


# Commande et signalisation Gamme compacte

- "Une fonction – une référence"
- Simple à commander, gestion de stock facilitée
- Montage simplifié et plus rapide
- Robustesse
- Faible profondeur de montage (42 mm)
- Jusqu'à 2 contacts
- Certifications IP66, IP67, IP69K
- Parfaite résistance aux environnements rudes avec lavage au jet à haute pression, chaud et froid
- Tête de commande similaire à celle de la gamme modulable.




IP67

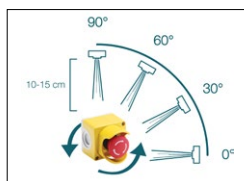

IP69K



## Fonction autonettoyante

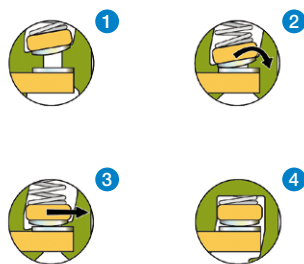

Les blocs de contacts sont dotés de contacts frottants autonettoyants. En fonctionnement, le contact mobile passe au-dessus du contact fixe en tournant et coulisse latéralement au moment du contact. Contact 100 % assuré.

## Personnalisation des marquages sur les têtes de boutons



- Marquage laser personnalisé
- Logiciel L-Mark : <http://bolservices.it.abb.com/pilot-devices>
- Configuration simple à réaliser en 5 étapes
- Numéro de référence unique
- Commande ultérieure possible

## De nombreux accessoires



- Étiquettes
- Porte-étiquettes
- Accessoires de montage
- Lentilles
- Contacts
- Adaptateurs
- Capot de protection...

# Commande et signalisation - Gamme compacte

Description	Type	Réf. internationale @	Article	Pkg (pce)
<b>Boutons-poussoirs à impulsion, affleurant - Ø 22 mm</b>				
Noir	1 NO	CP1-10B-10	1SFA619100R1016	840006 10
	1 NO + 1 NF	CP1-10B-11	1SFA619100R1076	840034 10
	2 NO	CP1-10B-20	1SFA619100R1026	840013 10
Vert	1 NO	CP1-10G-10	1SFA619100R1012	840002 10
	2 NO	CP1-10G-20	1SFA619100R1022	840009 10
	1 NO + 1 NF	CP1-10G-11	1SFA619100R1072	840030 10
Rouge	1 NF	CP1-10R-01	1SFA619100R1041	840015 10
	1 NO	CP1-10R-10	1SFA619100R1011	840001 10
	2 NF	CP1-10R-02	1SFA619100R1051	840022 10
Jaune	1 NO + 1 NF	CP1-10Y-11	1SFA619100R1071	840029 10
	1 NF	CP1-10Y-01	1SFA619100R1043	840017 10
Bleu	1 NO + 1 NF	CP1-10L-11	1SFA619100R1074	840032 10
	1 NO	CP1-10L-10	1SFA619100R1014	840004 10



CP1-10R-10



CL2-502G



CL2-523R



CL2-542C

<b>Voyants lumineux à LED - Ø 22 mm</b>				
24 V DC	Rouge	CL2-502R	1SFA619403R5021	841748 10
	Vert	CL2-502G	1SFA619403R5022	841756 10
	Jaune	CL2-502Y	1SFA619403R5023	841765 10
	Bleu	CL2-502L	1SFA619403R5024	841772 10
	Blanc	CL2-502C	1SFA619403R5028	841749 10
230 V AC	Rouge	CL2-523R	1SFA619403R5231	841777 10
	Vert	CL2-523G	1SFA619403R5232	841783 10
	Jaune	CL2-523Y	1SFA619403R5233	841782 10
	Bleu	CL2-523L	1SFA619403R5234	841778 10
	Blanc	CL2-523C	1SFA619403R5238	841779 10
415 V AC	Blanc	CL2-623C	1SFA619403R6238	841787 10



C2SS2-10B



C2SS3-10B-11



C2SS1-10B



C3SS2-10B



C3SS1-10B



CE4T-10R-01



Boîtes à boutons

<b>Boutons tournants - noir - Ø 22 mm</b>				
2 positions	Fixe	1 NO	C2SS2-10B-10	1SFA619201R1016 840160 10
		2 NO	C2SS2-10B-20	1SFA619201R1026 840163 10
		1 NO + 1 NF	C2SS2-10B-11	1SFA619201R1076 840172 10
	À impulsion	1 NF	C2SS2-10B-01	1SFA619201R1046 840166 1
		1 NO	C2SS1-10B-10	1SFA619200R1016 840145 10
		1 NO + 1 NF	C2SS1-10B-11	1SFA619200R1076 840157 10
3 positions	Fixe	1 NO + 1 NF	C2SS3-10B-11	1SFA619202R1076 840186 10
		2 NO	C3SS1-10B-20	1SFA619210R1026 840189 10
	À impulsion	1 NO + 1 NF	C3SS1-10B-11	1SFA619210R1076 840195 10
		2 NO	C3SS2-10B-20	1SFA619211R1026 840198 10

<b>Arrêts d'urgence rouge - Ø 40 mm</b>				
A rotation	1 NF	CE4T-10R-01	1SFA619550R1041	840258 1
	2 NO	CE4T-10R-20	1SFA619550R1021	840259 1
	1 NO + 1 NF	CE4T-10R-11	1SFA619550R1071	840261 1
À Clé Ronis 455, code 71	1 NO + 1 NF	CE4K1-10R-11	1SFA619552R1071	840265 1

<b>Boîtes à boutons</b>				
1 bouton couvercle jaune, fond gris clair				
Rouge	2NF	MEPY1-1005	1SFA611821R1005	840505 1
Rouge	1NO + 2 NF	MEPY1-1024	1SFA611821R1024	840501 1

<b>Accessoires</b>				
Clé de serrage d'écrou		MA1-8015	1SFA611920R8015	841094 1
Collerettes pour bouton-poussoir	Noir	KA1-8022	1SFA616920R8022	841012 10
	Métal	KA1-8021	1SFA616920R8021	841013 10
Collerettes pour bouton-tournant	Noir	CA1-8077	1SFA619920R8077	841740 10
	Métal	CA1-8078	1SFA619920R8078	841088 10
Adaptateurs pour montage dans armoire ABB avec plastrons pleins		Bouton-poussoir	KA1-8073	1SFA616920R8073 840994 1
Portes-étiquette Ø 22 mm		Bouton-tournant	CA1-8075	1SFA619920R8075 841700 10
Étiquettes Ronde, jaune		Noir	KA1-8120	1SFA616920R8120 840267 10
		Pour arrêt d'urgence	Étiquette [ arrêt d'urgence ]	SK615546-4 00004 1
		Vierge	KA1-8121	1SFA616920R8121 840268 10
		Marquage : Marche	MA9-1044	1SFA611933R1044 841074 1
		Marquage : O / I	Pour bouton 2 pos.	MA6-1070 1SFA611930R1070 840560 1
		Marquage : Arrêt / Marche	MA9-1073	1SFA611933R1073 841076 1
		Marquage : Man. / O / Auto	Pour bouton 3 pos.	MA9-1083 1SFA611933R1083 841081 1
		Marquage : Lent / Arrêt / Rap.	MA9-1084	1SFA611933R1084 841082 10

Pour une information détaillée sur les produits, complétez le type de produit ou la référence internationale, ex :  
[www.abb.com/productdetails/1SFA619100R1016](http://www.abb.com/productdetails/1SFA619100R1016)  
[www.abb.com/productdetails/CP1-10B-10](http://www.abb.com/productdetails/CP1-10B-10)

**ABB France**  
**Division Produits Basse Tension**  
 465, av. des Pré Seigneurs - La Boisse  
 F-01124 Montluel cedex / France

Support commercial  
**0 825 386 355** Service 0,15 € / min + prix appel

Service et assistance technique

**Contact Center**  
**0 810 020 000** Service gratuit + prix appel



Unités de commande  
 et de signalisation

Copyright© 2015 ABB - Tous droits de modifications sans préavis.