



System pro E comfort MISTRAL®

Loo oma isiklik meistriteos!

**ABB on maailmas juhtiv hoonete
elektripaigaldustoodete
pakkuja. Põhjalik valdkonna
tundmine, ülemaailmne
kogemus ja järjepidev
innovatsioon võimaldavad meil
pakkuda elamutele optimaalseid
lahendusi. Meie lahendused
aitavad muuta teie hooned
turvalisemaks ja
intelligentsemaks.**

Sisukord

004	System pro E comfort MISTRAL41F® Süviskilp N/PE kruviklemmidega
005	System pro E comfort MISTRAL41F® lisatarvikud
006	System pro E comfort MISTRAL41W® Pindpaigaldatav kilp N/PE kruviklemmidega
007	System pro E comfort MISTRAL41W® lisatarvikud
008	System pro E comfort MISTRAL65® Pindpaigaldatav kilp N/PE kruviklemmidega
009	System pro E comfort MISTRAL65® lisatarvikud
010	System pro E comfort MISTRAL65® Pindpaigaldatav kilp N/PE vedruklemmidega
011	System pro E comfort MISTRAL65® lisatarvikud

System pro E comfort MISTRAL41F®

Süviskilp N/PE kruviklemmidega



Tehnilised näitajad

- Kaitseaste: IP41
- Materjal: termoplast, hõõgtraaditest
GWT 650 °C, halogeenivaba
- Löögitaluvus: IK09
- Värvus: valge RAL9016
- Nimivool In: 4-6-8-12-24 M – 63 A
36 (3x12)-48 M – 100 A
18-36 (2x18)-54-72 M – 125 A
- Temperatuuritaluvus: BPT 70 °C (IEC 60695-10-2)
- Paigalduse temperatuur: -15 °C kuni +60 °C
- Tuleohutuse vastavus standardile IEC 60695-2-11
- Suurused: 4-72 moodulit
- Uksevariandid: läbipaistev-sinine, valge (tellimisel)
- DIN-liistude vahe: 150 mm
- DIN-liistude kaks erinevat paigaldussügavust



01
8 moodulit
MISTRAL41F 8M 12SM
232x250x108 mm
1SLM004101A1202



02
12 moodulit
MISTRAL41F 12M 12SM
320x250x108 mm
1SLM004101A1203



03
18 moodulit
MISTRAL41F 18M 22SM
430x250x108 mm
1SLM004101A1204



04
24 moodulit
MISTRAL41F 24M 32SM
320x435x108 mm
1SLM004101A1205



05
36 moodulit
MISTRAL41F 36M 3F 44SM
320x600x108 mm
1SLM004101A1207



06
48 moodulit
MISTRAL41F 48M 64SM
320x735x108 mm
1SLM004101A1208



07
54 moodulit
MISTRAL41F 54M 64SM
430x600x128 mm
1SLM004101A1209



09
72 moodulit
MISTRAL41F 72M 84SM
430x735x128 mm
1SLM004101A1210

System pro E comfort MISTRAL41F®

Lisatarvikud


Kirjeldus	ABB kood	Pakend
Uksed		
Valge uks 4M MISTRAL41F	1SLM004100A1900	1/20
Valge uks 6M MISTRAL41F	1SLM004100A1916	1/20
Valge uks 8M MISTRAL41F	1SLM004100A1902	1/10
Valge uks 12M MISTRAL41F	1SLM004100A1904	1/20
Valge uks 18M MISTRAL41F	1SLM004100A1906	1/20
Valge uks 24M / 48M MISTRAL41F	1SLM004100A1908	1/15
Valge uks 36M MISTRAL41F	1SLM004100A1910	1/10
Valge uks 36M / 72M MISTRAL41F	1SLM004100A1912	1/10
Valge uks 54M MISTRAL41F	1SLM004100A1914	1/5
Lisatarvikud		
Horisontaalne vahesein 12M MISTRAL41F	1SLM004100A1920	1/100
Horisontaalne vahesein 18M MISTRAL41F	1SLM004100A1921	1/100
Vertikaalne hoidik / toruhoidik 12M	1SLM004100A1922	1/20
Vertikaalne hoidik / toruhoidik 18M	1SLM004100A1923	1/15
Mooduliava kate 12M RAL9016	1SLM004100A1929	5/180
Võtmega lukk MISTRAL41F	1SLM004100A1931	20/300
Keskmine pimekate 12M MISTRAL41F	1SLM004100A1945	1/20
Pimekate 12M MISTRAL41F	1SLM004100A1946	1/20
Keskmine pimekate 18M MISTRAL41F	1SLM004100A1947	1/30
Pimekate 18M MISTRAL41F	1SLM004100A1948	1/30
Kilbiühenduspuks	1SLM004100A1949	1/50
Kaablihoidik	1SLM004100A1942	1/30



01
Valge uks



02
Horisontaalne vahesein

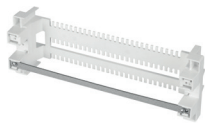

03
Vertikaalne hoidik / toruhoidik



04
Kilbiühenduspuks



05
Mooduliava kate



06
Võtmega lukk



07
Pimekatted



09
Kaablihoidik

System pro E comfort MISTRAL41W®

Pindpaigaldatav kilp N/PE kruviklemmidega



Tehnilised näitajad

- Kaitseaste: IP41
- Materjal: termoplast, hõõgtraaditest GWT 650 °C, halogeenivaba
- Löögitaluvus: IK08
- Värvus: valge RAL9016
- Nimivool In: 63 A
- Temperatuuritaluvus: BPT 70 °C (IEC 60695-10-2)
- Paigalduse temperatuur: -15 °C kuni +60 °C
- Tuleohutuse vastavus standardile IEC 60695-2-11
- Suurused: 2-72 moodulit, (2-mooduline ilma ukseta)
- Uksevariandid: läbipaistev-sinine, valge (tellimisel)
- DIN-liistude vahe: 125 mm



01
8 moodulit
MISTRAL41W 8M 12SM
202x257x120 mm
1SPE007717F0321



02
12 moodulit
MISTRAL41W 12M 12SM
292x257x120 mm
1SPE007717F0421



03
18 moodulit
MISTRAL41W 18M 22SM
382x257x120 mm
1SPE007717F0821



04
24 moodulit
MISTRAL41W 24M 32SM
292x382x120 mm
1SPE007717F0521



05
36 moodulit
MISTRAL41W 36M 3F 44SM
292x507x120 mm
1SPE007717F0621



06
48 moodulit
MISTRAL41W 48M 64SM
292x656x120 mm
1SPE007717F0721



07
54 moodulit
MISTRAL41W 54M 64SM
382x507x120 mm
1SPE007717F1021






09
72 moodulit
MISTRAL41W 72M 84SM
382x656x120 mm
1SPE007717F1121

System pro E comfort MISTRAL41W®

Lisatarvikud

Kirjeldus	ABB kood	Pakend
Uksed		
Valge uks 4M MISTRAL41W	1SPE007717F9900	1/24
Valge uks 8M MISTRAL41W	1SPE007717F9901	1/14
Valge uks 12M MISTRAL41W	1SPE007717F9902	1/14
Valge uks 24/48M MISTRAL41W	1SPE007717F9903	1/15
Valge uks 36M (3 rida) MISTRAL41W	1SPE007717F9904	1/18
Valge uks 18M MISTRAL41W	1SPE007717F9905	1/14
Valge uks 36/72M (2 rida) MISTRAL41W	1SPE007717F9906	1/18
Valge uks 54M MISTRAL41W	1SPE007717F9907	1/18
Lisatarvikud		
Võtmega lukk (valge) LMW	1SPE007715F5009	1
Võtmega lukk (hall) LMG	1SPE007715F5011	1
Võtmega lukk (sinine) LMB	1SPE007715F5010	1
Läbiviik	1SPE007715F5111	1
Sildihoodik 12M MISTRAL41W	1SPE007715F5012	5
Sildihoodik 18M MISTRAL41W	1SPE007715F5018	5
Vahesein 12M MISTRAL41W	1SPE007715F5112	5
Vahesein 18M MISTRAL41W	1SPE007715F5118	5
Mooduliava kate 12M GWT 650 MISTRAL41W	1SPE007715F5650	5/180
Mooduliava kate 12M GWT 750 MISTRAL41W	1SPE007715F5750	5/180

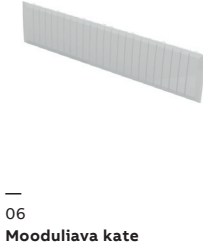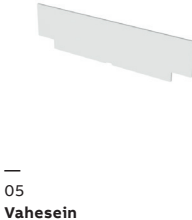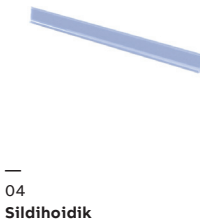

System pro E comfort MISTRAL65®

Pindpaigaldatav kilp N/PE kruviklemmidega



Tehnilised näitajad

 
- Kaitseaste: IP65
- Materjal: termoplast, hõõgtraaditest GWT 650 °C, halogeenivaba
- Löögitaluvus: IK09
- Värvus: hall RAL7035
- Nimivool In: 4-12M – 63 A
18-72M – 125A
- Temperatuuritaluvus: BPT 70 °C (IEC 60695-10-2)
- Paigalduse temperatuur: -25 °C kuni +60 °C
- Tuleohutuse vastavus standardile IEC 60695-2-11
- Suurused: 4-72 moodulit
- Uksevariandid: läbipaistev-sinine, valge (tellimisel)
- DIN-liistude vahe: 125 ja 150 mm
- DIN-liistude kaks erinevat paigaldussügavust



01
8 moodulit
MISTRAL65 8M 12SM
232x250x154 mm
1SLM006501A1201




02
12 moodulit
MISTRAL65 12M 22SM
320x250x155 mm
1SLM006501A1202



03
18 moodulit
MISTRAL65 18M 32SM
430x250x155 mm
1SLM006502A1203



 04
24 moodulit
MISTRAL65 24M 42SM
320x435x155 mm
1SLM006502A1204



05
36 moodulit
MISTRAL65 36M 2F 52SM
430x435x155 mm
1SLM006501A1205



 
06
36 moodulit
MISTRAL65 36M 3F 42SM
320x600x155 mm
1SLM006501A1206



07
48 moodulit
MISTRAL65 48M 52SM
320x735x155 mm
1SLM006501A1207



08
54 moodulit
MISTRAL65 54M 52SM
430x600x155 mm
1SLM006501A1208



09
72 moodulit
MISTRAL65 72M 52SM
430x735x155 mm
1SLM006501A1209



System pro E comfort MISTRAL65®


Lisatarvikud

Kirjeldus	ABB kood	Pakend
Uksed		
Valge uks 4M MISTRAL65	1SLM006500A1900	1/15
Valge uks 8M MISTRAL65	1SLM006500A1902	1/20
Valge uks 12M MISTRAL65	1SLM006500A1904	1/10
Valge uks 18M MISTRAL65	1SLM006500A1906	1/20
Valge uks 24M / 48M MISTRAL65	1SLM006500A1908	1/6
Valge uks 36M MISTRAL65	1SLM006500A1910	1/10
Valge uks 36M / 72M MISTRAL65	1SLM006500A1912	1/14
Valge uks 54M MISTRAL65	1SLM006500A1914	1/8

Lisatarvikud		
Montaažiplaat 12M MISTRAL65	1SLM006500A1920	1/12
Montaažiplaat 2x12M MISTRAL65	1SLM006500A1921	1/4
Montaažiplaat 18M MISTRAL65	1SLM006500A1922	1/8
Montaažiplaat 2x18M MISTRAL65	1SLM006500A1923	1/4
Keskmine pimekate 12M MISTRAL65	1SL M006500A1945	1/15
Pimekate 12M MISTRAL65	1SL M006500A1946	1/20
Keskmine pimekate 18M MISTRAL65	1SL M006500A1947	1/30
Pimekate 18M MISTRAL65	1SL M006500A1948	1/30
Seinakinnitusklambrid (4 tk) MISTRAL65	1SLM006500A1927	1/30
Mooduliava kate 12M MISTRAL65	1SLM006500A1929	5/180
Plommimisvahend MISTRAL65	1SLM006500A1950	1/50
Võtmega lukk MISTRAL65	1SLM006500A1931	1/10
Kummist läbiviik Ø 16	1SL M006500A1935	10/100
Kummist läbiviik Ø 20	1SL M006500A1936	10/100
Kummist läbiviik Ø 25	1SL M006500A1937	10/100
Kummist läbiviik Ø 32	1SL M006500A1938	5/50
Kaablikanali kate MISTRAL65	1SL M006500A1942	1/10
Kilbiühenduspuks Ø 28,5 MISTRAL65	1SL M006500A1949	10/400



01
Valge uks

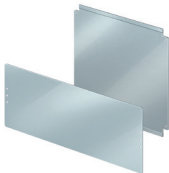

02
Montaažiplaat



03
Pimekatted



04
Seinakinnitusklambrid



05
Mooduliava kate



06
Võtmega lukk



07
Kummist läbiviik



08
Kaablikanalikate



09
Kilbiühenduspuks

System pro E comfort MISTRAL65®

Pindpaigaldatav kilp N/PE vedruklemmidega



Tehnilised näitajad

- Kaitseaste: IP65
- Materjal: termoplast, hõõgtraaditest GWT 750 °C
- Löögitaluvus: IK09
- Värvus: hall RAL7035
- Nimivool In: 4-12M – 63 A
18-72M – 125A
- Temperatuuritaluvus: BPT 70 °C (IEC 60695-10-2)
- Paigalduse temperatuur: -25 °C kuni +60 °C
- Tuleohutuse vastavus standardile IEC 60695-2-11
- Suurused: 8-72 moodulit
- Uksevariandid: läbipaistev-sinine, valge (tellimisel)
- DIN-liistude vahe: 125 ja 150 mm
- DIN-liistude kaks erinevat paigaldussügavust
- Kilbil läbiviikudevalmidus, läbiviigud komplektis



01
8 moodulit
MISTRAL65 8M 12LM
232x250x154 mm
1SLM006503A1211



02
12 moodulit
MISTRAL65 12M 16LM
320x250x155 mm
1SLM006503A1212



03
18 moodulit
MISTRAL65 18M 22LM
430x250x155 mm
1SLM006503A1213



04
24 moodulit
MISTRAL65 24M 30LM
320x435x155 mm
1SLM006503A1214



05
36 moodulit
MISTRAL65 36M 2F 42SM
430x435x155 mm
1SLM006503A1215



06
36 moodulit
MISTRAL65 36M 3F 42LM
320x600x155 mm
1SLM006503A1216



07
48 moodulit
MISTRAL65 48M 48LM
320x735x155 mm
1SLM006503A1217



08
54 moodulit
MISTRAL65 54M 52LM
430x600x155 mm
1SLM006503A1218



09
72 moodulit
MISTRAL65 72M 64LM
430x735x155 mm
1SLM006503A1219

System pro E comfort MISTRAL65®


Lisatarvikud

Kirjeldus	ABB kood	Pakend
Uksed		
Valge uks 8M MISTRAL65	1SLM006500A1902	1/20
Valge uks 12M MISTRAL65	1SLM006500A1904	1/10
Valge uks 18M MISTRAL65	1SLM006500A1906	1/20
Valge uks 24M / 48M MISTRAL65	1SLM006500A1908	1/6
Valge uks 36M MISTRAL65	1SLM006500A1910	1/10
Valge uks 36M / 72M MISTRAL65	1SLM006500A1912	1/14
Valge uks 54M MISTRAL65	1SLM006500A1914	1/8

Lisatarvikud		
Montaažiplaat 12M MISTRAL65	1SLM006500A1920	1/12
Montaažiplaat 2x12M MISTRAL65	1SLM006500A1921	1/4
Montaažiplaat 18M MISTRAL65	1SLM006500A1922	1/8
Montaažiplaat 2x18M MISTRAL65	1SLM006500A1923	1/4
Keskmise pimekate 12M MISTRAL65	1SLM006500A1945	1/15
Pimekate 12M MISTRAL65	1SLM006500A1946	1/20
Keskmise pimekate 18M MISTRAL65	1SLM006500A1947	1/30
Pimekate 18M MISTRAL65	1SLM006500A1948	1/30
Seinakinnitusklambrid (4 tk) MISTRAL65	1SLM006500A1927	1/30
Mooduliava kate 12M MISTRAL65	1SLM006500A1929	5/180
Plommimisvahend MISTRAL65	1SLM006500A1950	1/50
Võtmega lukk MISTRAL65	1SLM006500A1931	1/10
Kummist läbiviik Ø 16	1SLM006500A1935	10/100
Kummist läbiviik Ø 20	1SLM006500A1936	10/100
Kummist läbiviik Ø 25	1SLM006500A1937	10/100
Kummist läbiviik Ø 32	1SLM006500A1938	5/50
Kaablikanali kate MISTRAL65	1SLM006500A1942	1/10
Kilbiühenduspuks Ø 28,5 MISTRAL65	1SLM006500A1949	10/400



01
Valge uks

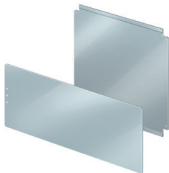

02
Montaažiplaat



03
Pimekatted



04
Seinakinnitusklambrid



05
Mooduliava kate



06
Võtmega lukk



07
Kummist läbiviik



08
Kaablikanalikate



09
Kilbiühenduspuks



ABB AS

Madalpingeseadmete üksus
Aruküla tee 83
75301 Jüri, Rae vald,
Harjumaa, Eesti
Tel +372 5680 1800
contact.center@ee.abb.com

www.abb.ee

