


On-load tap-changer type UBBD, 11 tap positions, coarse/fine-switching.  
 Max effective No. of turns in pos 1.  
 The tap-changer is delivered set in pos 6, the preceding pos. was 5.

Lindningskopplare typ UBBD, 11 lägen, grov/fin-koppling.  
 Max antal effektiva varv i läge 1.  
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 6, föregående läge var 5.

Pos Läge	R connects förbinder	H connects förbinder
1	↓	7 - 15
2		8 - 15
3	0+	9 - 15
4	↑	10 - 15
5		11 - 15
6	↓	K - 15
7	↑	1 - 15
8		2 - 15
9	0-	3 - 15
10	↓	4 - 15
11		5 - 15

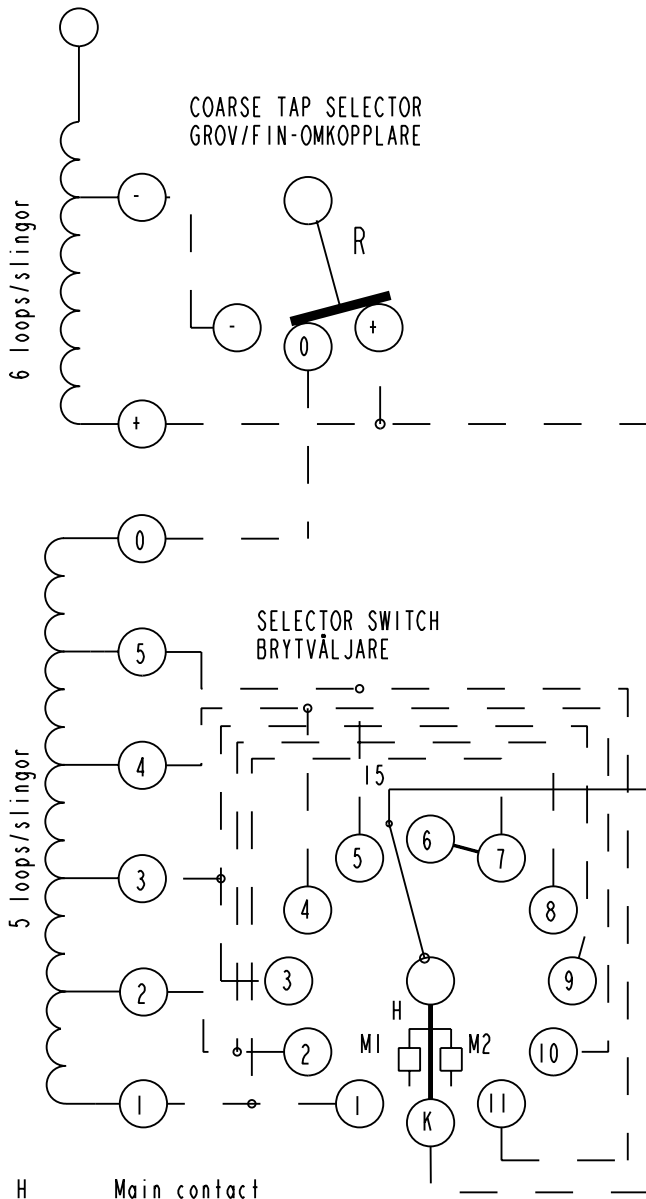

1) Internal connections between the terminals 15 of the three phases are included in the star-point type. Connection between 6, 7 is included. Dashed lines show in delivery not included leads belonging to cleats and leads.

Inre förbindningar mellan uttag 15 i de tre faserna ingår i nollpunktsutförande. Förbindning mellan 6, 7 ingår. Streckade linjer visar i leveransen ej ingående ledare tillhörande anslutningsdonet.

H Main contact  
Huvudkontakt  
M1, M2 Transition contacts  
Motståndskontakter

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © ABB 19

Sheet	Cont
Year	Week
Dept	
Rev Ind	Revision
Appd	Year Week
Accepted by	Accepted for prod by
Design checked by	Drawn by
Issued by	Dept Year Week



Asea Brown Boveri

Description (English)		DATA ORIGINAL	
CONNECTION DIAGRAM UBBD		File name	
Description (own language)		0389-3	
KOPPLINGSSCHEMA UBBD		Lang	Sheet
			1
		Rev Ind	Cont
			-

5492 0389-3