

Opaski Col-Ty™ z poliestru - do dużych obciążeń

Pozostałe opaski zaciskowe wykonane z tworzywa

Charakterystyka

- Do mocowania i łączenia przewodów w wiązki w branży instalacyjnej i budowlanej
- Płaska i solidna podwójna główka zaciskowa
- Ząbkowanie na zewnętrznej stronie opaski eliminuje ryzyko uszkodzenia przewodu
- Idealne do stref niebezpiecznych, miejsc o niskich temperaturach i dużej wilgotności

Dane techniczne

Materiał	Poliester
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +80 °C
Kolor	Czarny
Klasa palności	UL 94 HB
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV



Numer Ref.	Długość		Szerokość	Grubość	Średnica wiązki od ... do	Min. wytrzymałość na zerwanie		Pako- wanie	Narzędzia
	L [mm]	W [mm]				[N]	[kG]		
CTP-9-180-0-C*	180	9	9	1,8	10 - 42	320	32,6	100	
CTP-9-260-0-C	260	9	9	2,0	15 - 62	500	51,0	100	L300-FR
CTP-9-360-0-C	360	9	9	2,0	25 - 92	500	51,0	100	L-500-EU
CTP-9-500-0-C	510	9	9	2,4	74 - 140	600	61,2	100	WT3D
CTP-9-750-0-C	760	9	9	2,4	74 - 220	600	61,2	100	

 
* Produkt nr CTP-9-180-0-C posiada pojedynczą główkę zaciskową.

Charakterystyki materiałów: patrz strony od 173 do 185.


Dane techniczne narzędzi: patrz strony od 145 do 157.

Pozostałe dostępne produkty: patrz spis w tabeli doboru, strony od 186.

Podwójna główka zaciskowa



Pojedyncza główka zaciskowa

 

Akcesoria Col-Ty™ - uchwyt do dużych obciążeń

Pozostałe opaski zaciskowe wykonane z tworzywa

Charakterystyka




- Przykręcane za pomocą śruby o średnicy 5 mm
- Przeznaczony do montowania opasek o szerokości do 9 mm

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 11/12
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +80 °C
Kolor	Czarny
Klasa palności	UL 94 HB
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV



Numer Ref.	L	W	H	I	F	D	Pakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
CT-3401	22,9	13,8	17,6	10,5	9,4	5,9	100

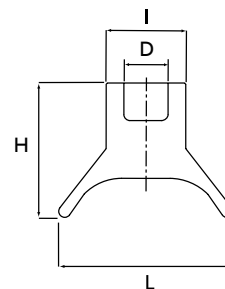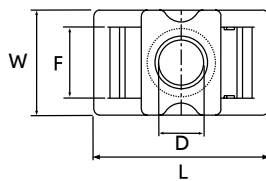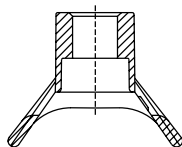

Akcesoria Col-Ty™ - kołek ścienny z uchwytem

Pozostałe opaski zaciskowe wykonane z tworzywa

Charakterystyka

- Kołek ścienny do otworu \varnothing 8 mm z uchwytem na opaski o szerokości do 9,5 mm
- Po wywierceniu otworu wbić uchwyt przy użyciu młotka

Dane techniczne

Materiał	Poliamid 11/12
Zakres temperatur pracy	Od -40 °C do +80 °C
Kolor	Czarny
Klasa palności	UL 94 HB
Pozostałe właściwości	Odporne na promieniowanie UV



Numer Ref.	L	$\varnothing d1$	W	H	I	F	f	Pakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[szt]
CT-5359	43,1	9,6	13,2	16	6,3	9,5	2,4	100

