

产品简介

# MyRemoteCare网关



## 变电站专用的ABB Ability™智能化网关



ABB中压业务部推出适用于智能化电力设备的智能网关。可用于复杂工况，具有丰富的接口种类和通讯能力。全面支持ABB Ability™平台，打造工业网关灵活易用新形象。

产品特性：

- 适用ABB中压所有智能化设备
- 全面支持ABB Ability™技术规范
- 支持手机和PC的就地配置
- 支持手机和PC的就地设备管理
- 就地数据存储备份
- 支持在线固件升级

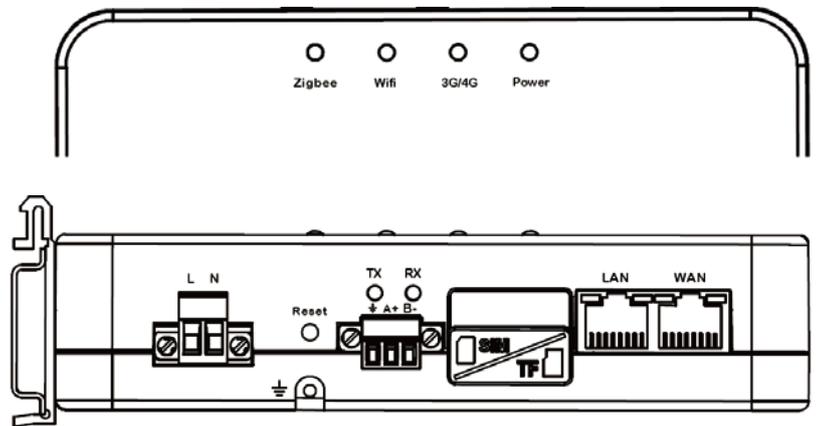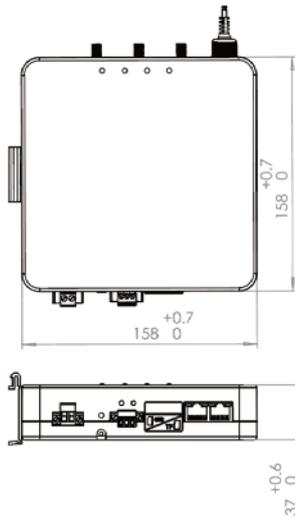

丰富的工业网络及通讯接口

接口类型	数量	速率	接线方式	最大点数	推荐点数	支持协议
以太网	2	100 Mbps	RJ45	255	<50	Http TCP/IP, Modbus TCP/IP
RS485	1	9600 bps	接线端子	32	<32	Modbus
		19200 bps				
		38400 bps				
ZigBee	1	250 kbps	SMA天线	255	<100	IEEE 802.15.4
Wifi	1	54 Mbps	SMA天线	40	<32	IEEE 802.11a
3G/4G	1	3G<5 Mbps*	SMA天线	N/A	N/A	全网通
		4G<100 Mbps*				

\* 3G/4G网络速率由本地通讯网络运营商决定。

MRC网关货号选型表

				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13												
				主机										附件		
货号:				G	A	C	N	1	A	A	1	1	A	-	1	A
数位	选项	描述														
1	产品类型	G 网关		G												
2	产品名称	A MRC网关			A											
3+4	适用国家	CN 中国														
		US 美国														
		EU 欧洲														
		SA 沙特阿拉伯														
		AU 澳大利亚				C	N									
5	工作电压	1 110V~220 V AC/DC														
		2 24V ~ 48 V DC						1								
6	应用场所	A 户内														
		B 户外							A							
7	蜂窝网络	N 无														
		A 2/3G														
		B 2/3/4G								A						
8	保护措施	N 标准/无														
		1 带防护涂层														
9+10	设备版本	1A 1.0版												1	A	
11	保留位	-														
12	天线	1 SMA橡胶天线, 5DB														
		2 外置式SMA天线, 带1.5m馈线, 5DB														
		3 外置式SMA天线, 带3m馈线, 5DB														1
13	TF Card Option	N 无TF卡														
		A 8G														
		B 16G														
		C 32G														A

厦门ABB开关有限公司

中国福建省厦门市  
 湖里区火炬路319号ABB工业园  
 电话: 0592-602 6033  
 传真: 0592-603 0505  
 邮编: 361006  
 服务热线: 800-820-9696 400-820-9696

[www.abb.com.cn/mv](http://www.abb.com.cn/mv)

版权所有, 禁止不当使用, 本公司保留对该资料之解释及修改权