


8 7 6 5 4 3 2 1

Tolerances generales selon ISO 2768
 Degre de precision f m c v

Tolerances generales sur pieces moulees selon
 Din 16901 (FPTC 407364) 130 140

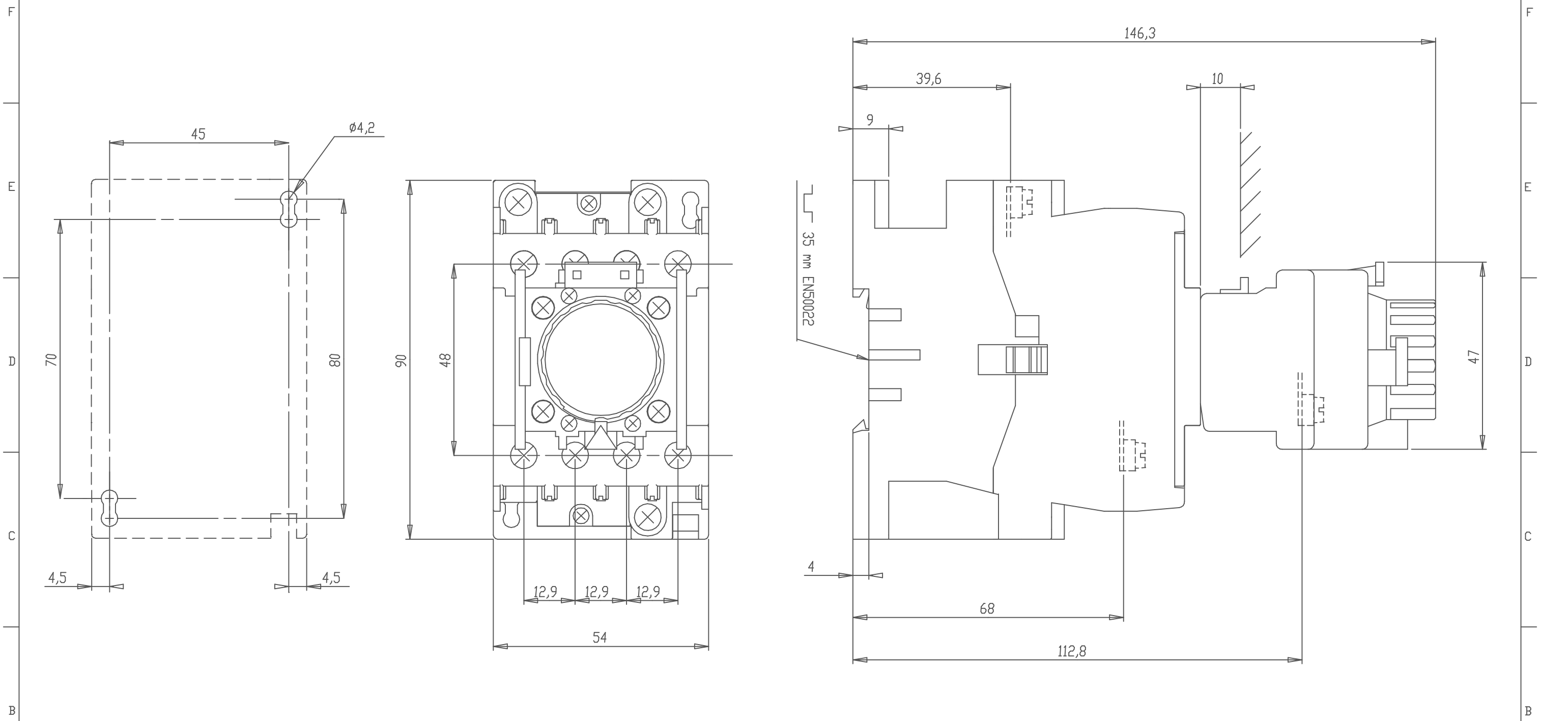

Ce document, propriete exclusive de notre
 Societe, est strictement confidentiel. Il
 ne peut etre communique, copie ou
 reproduit sans son autorisation ecrite.

Etabli	VIOLLO_22/07/96	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour execution	17236
Issu de :		Remplace		Remplace par :		Sans nomenclature separee	<input checked="" type="checkbox"/>
Modif.:						Nomenclature separee de meme numero	<input type="checkbox"/>
						Nomenclature separee de numero different	<input type="checkbox"/>
						Echelle	1
						Service resp:	B E
ABB Control Titre A26+_TP encombrement-perçage / dimensions-drilling						Doc. Type	
						Format	3
						FPTC307676	

8 7 6 5 4 3 2 1