



solo®

Kto verí stálosti partnerstva, očakáva čisté city a emócie, vyberie si solo®. Luxusné, ako šaty nevesty. Čistý strih, ako frak ženícha. Dokonalá harmónia a štýl dvoch partnerov, ktorí si povedali svoje „áno“.



štúdiová biela / štúdiová biela



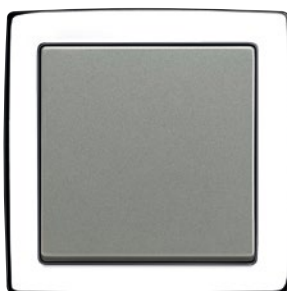
slonová kosť / chrómová



štúdiová biela / chrómová



antracitová / chrómová



metalická šedá /chrómová lesklá





solo[®] carat

Vybrúsená kvalita s ušľachtilým charakterom povýšená na umelecké dielo. Je to ako vziať si každý deň najlepší oblek alebo večerné šaty a ísť do divadla. Filharmóniu, operu alebo balet? solo[®] carat!



—
biele sklo



—
bronz



—
ušľachtilá oceľ



—
chrómovaná mosadz



—
pozlátená mosadz





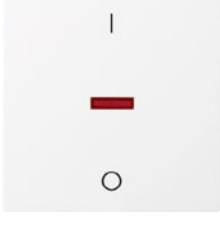




—
čierne sklo



solo carat

solo®, solo® carat








Spínače • Komunikačná technika

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	3559-A01345	Kryt jednoduchý Pre spínače radenia 1, 6, 7. Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.	antracitová	3559B-A0065181	20/1
	3559-A06345		slonová kosť	3559B-A0065182	20/1
	3559-A07345		štúdiová biela	3559B-A0065184	20/1
	3559-A91345		metalická šedá	3559B-A00651803	20/1
	3559-A86345				
solo® solo® carat			1 2 3 4 5 6 7 8		
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s čírym priezorom Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So. Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	antracitová	3559B-A0065381	20/1
	3559-A21345		slonová kosť	3559B-A0065382	20/1
	3559-A06345		štúdiová biela	3559B-A0065384	20/1
	3559-A07345		metalická šedá	3559B-A00653803	20/1
	3559-A91345				
3559-A86345					
solo® solo® carat			1 2 3 4 5 6 7 8		
	2CKA001012A2042	Kryt jednoduchý s červeným priezorom, s potlačou Pre spínače radenia 2S, 3. Pri radení 3 nie je možné použiť tlejivku.	antracitová	2CKA001751A2927	10/1
	1011-0-0816 CZ		slonová kosť	2CKA001751A2742	10/1
			štúdiová biela	2CKA001751A2750	10/1
			metalická šedá	2CKA001751A3017	10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 1788-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	3559-A05345	Kryt delený Pre spínače radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pre ovládač radenia 1/0+1/0.	antracitová	3559B-A0065281	20/1
	3559-A52345		slonová kosť	3559B-A0065282	20/1
	3559-A53345		štúdiová biela	3559B-A0065284	20/1
	3559-A87345		metalická šedá	3559B-A00652803	20/1
solo® solo® carat			1 2 3 4 5 6 7 8		
	2CKA001012A1713	Kryt spínača kartového	antracitová	2CKA001710A3639	10/1
			slonová kosť	2CKA001710A3640	10/1
			štúdiová biela	2CKA001710A3641	10/1
			metalická šedá	2CKA001710A4124	10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 1792-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	2CKA001101A0918	Kryt spínača s otočným ovládačom Pre trojstupňový spínač s nulovou polohou.	antracitová	2CKA001710A3644	10/1
			slonová kosť	2CKA001710A3645	10/1
			štúdiová biela	2CKA001710A3646	10/1
			metalická šedá	2CKA001710A4125	10/1
solo® solo® carat	Typové číslo: 2542 DR/01-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	TV+R	Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej (a satelitnej)	antracitová	2CKA001724A4252	10/1
	5011-A3503		slonová kosť	2CKA001724A2758	10/1
	5011-A3607		štúdiová biela	2CKA001724A2774	10/1
	5011-A3610		metalická šedá	2CKA001724A4291	10/1
	5011-A3614				
TV+R+SAT	5011-A3303				
solo® solo® carat	Typové číslo: 1743-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:
 Novinka

solo®, solo® carat





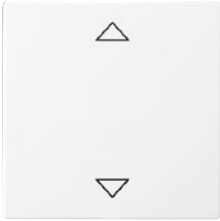
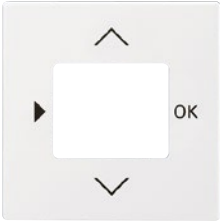
Komunikačná technika • Termostaty • Časové spínače

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0426 2CKA000230A0420 2CKA006400A0094	Kryt zásuvky reproduktorovej, komunikačnej priamej alebo prístroja nabíjacieho USB Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pre komunikačné zásuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabíjací prístroj USB.	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA001710A3613 2CKA001710A3144 2CKA001710A3162 2CKA001710A3854	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1766-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom. S kovovým upevňovacím strmeňom. Pre rôzne komunikačné alebo reproduktorové zásuvky je nutné použiť zodpovedajúcu nosnú masku (pozrite strany 241, 242, 238).	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA001724A4253 2CKA001724A2759 2CKA001724A2761 2CKA001724A4292	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1758-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001753A8055 2CKA001753A8057	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom a kryciami clonkami. Pre strmeň so soklom 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA001710A3627 2CKA001710A3158 2CKA001710A3176 2CKA001710A3856	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1800-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	Kryt termostatu s otočným ovládaním Pre prístroj termostatu priestorového alebo termostatu pre podlahové vykurovanie.	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA001710A3630 2CKA001710A3568 2CKA001710A3569 2CKA001710A3848	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0515	Kryt termostatu na kúrenie/chladenie	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA001710A4013 2CKA001710A4015 2CKA001710A4017 2CKA001710A4012	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795 HK-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0516	Kryt termostatu na kúrenie/chladenie S posuvným prepínačom na prepínanie medzi kúrením a chladením.	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA001710A4045 2CKA001710A4047 2CKA001710A4049 2CKA001710A4044	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1795 HKEA-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu so spínacími hodinami, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA006430A0303 2CKA006430A0304 2CKA006430A0306 2CKA006430A0351	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6435-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

solo®, solo® carat

Snímače pohybu • Žalúziové spínače

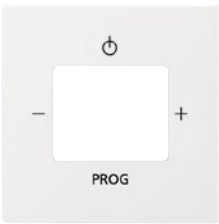





Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161	<p>Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</p> <p>S viacnásobnou šošovkou, s aretovateľným posuvným prepínačom</p> <p>ZAP-AUTOMAT-VYP.</p> <p>Uhol pokrytia: 180° (2 snímacie roviny) ²³⁾ Oblasť zachytenia závisí od montážnej výšky (pozrite stranu 595).</p> <p>Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s)</p> <p>Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní.</p> <p>Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.</p> <p>Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-8xx-104M</p>	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA006800A2269 2CKA006800A2100 2CKA006800A2102 2CKA006800A2485	1 1 1 1	
solo® solo® carat			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001012A1309 2CKA001413A0590	<p>Kryt spínača žalúziového delený s potlačou</p> <p>Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.</p>	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA001751A2934 2CKA001751A2748 2CKA001751A2756 2CKA001751A3020	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1785 JA-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567	<p>Kryt spínača žalúziového s otočným ovládačom</p> <p>Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.</p>	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA001710A3623 2CKA001710A3154 2CKA001710A3172 2CKA001710A3840	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 1740-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0390	<p>Kryt spínača žalúziového komfortného s otočným ovládačom</p>	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA006430A0387 2CKA006430A0356 2CKA006430A0358 2CKA006430A0360	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6436-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	<p>Kryt spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačom</p>	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA006430A0326 2CKA006430A0327 2CKA006430A0329 2CKA006430A0350	1 1 1 1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6430-8xx-102		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	<p>Kryt ovládača časovacieho komfortného, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu</p>	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	2CKA006430A0303 2CKA006430A0304 2CKA006430A0306 2CKA006430A0351	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Typové číslo: 6435-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²³⁾ Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

solo®, solo® carat


 



 


AudioWorld • LED osvetlenie • Ostatné prístroje

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
 <p>2CKA008200A0194 2CKA008200A0041 2CKA008200A0153</p> <p>solo® solo® carat</p>	<p>Kryt zosilňovača s tunerom FM alebo internetového rádia Busch-iNet</p> <p>Typové číslo: 8252-8xx</p>	<p>antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá</p>	<p>2CKA008200A0050 2CKA008200A0051 2CKA008200A0053 2CKA008200A0112</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
 <p>solo® solo® carat</p>	<p>2CKA008200A0042 Kryt reproduktora Pre zapustený reproduktor. S guľatou mriežkou.</p> <p>Typové číslo: 8253-8xx</p>	<p>antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá</p>	<p>N 2CKA008200A0078 N 2CKA008200A0079 N 2CKA008200A0081 N 2CKA008200A0115</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
 <p>solo® solo® carat</p>	<p>2CKA001511A0115 Kryt prístroja osvetlenia s LED Súčasťou dodávky je priehľadná fólia s rôznymi symbolmi.</p> <p>Typové číslo: 1716-8xx</p>	<p>antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá</p>	<p>N 2CKA001731A1921 N 2CKA001731A1922 N 2CKA001731A1923 N 2CKA001731A1976</p>	<p>1 1 1 1</p>
 <p>solo® solo® carat</p>	<p>Vývodka káblová S odľahčovací sponou. Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý prívod 3x 1,5 mm² - 5x 2,5 mm². Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.</p> <p>Typové číslo: 1749-8xx</p>	<p>antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá</p>	<p>2CKA001710A3614 2CKA001710A3145 2CKA001710A3163 2CKA001710A3844</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
 <p>solo® solo® carat</p>	<p>Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím strmeňom.</p> <p>Typové číslo: 1742-8xx</p>	<p>antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá</p>	<p>2CKA001710A3612 2CKA001710A3143 2CKA001710A3161 2CKA001710A3843</p>	<p>10/1 10/1 10/1 10/1</p>
 <p>solo® solo® carat</p>	<p>Zásuvka centrálneho vysávania Zásuvka je určená pre systémy centrálneho vysávania s trubicami s priemerom 51 mm (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm a priemerom 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Základňa je súčasťou dodávky.</p>	<p>antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá</p>	<p>5530B-A6703081 5530B-A6703082 5530B-A6703084 5530B-A6703083</p>	<p>8/1 8/1 8/1 8/1</p>

Poznámky:
N Novinka

solo®, solo® carat

Ostatné prístroje • Zásuvky






Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	5519B-A0235781 5519B-A0235782 5519B-A0235784 5519B-A02357803	10/1 10/1 10/1 10/1	
solo® solo® carat	Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabíjaním Na súčasné používanie zásuvky a nabíjanie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocí USB kábla typu A. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA Vlastná spotreba: 0,1 W Vstavaná hĺbka: 35 mm Nie je možné používať na dátový prenos.	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	 2CKA002017A0893 2CKA002017A0875 2CKA002017A0876  2CKA002017A0892	1 1 1 1	
solo® solo® carat	Upevnenie skrútkami aj rozperkami. Bezskrútkové pripojenie vodičov. Typové číslo: 20 MUCBUSB-8x-500 16 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy.	antracitová slonová kosť štúdiová biela metalická šedá	5599B-A0235781 5599B-A0235782 5599B-A0235784 5599B-A02357803	1 1 1 1	
solo® solo® carat	Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC				

Ďalšie produkty dizajnového radu solo®, solo® carat nájdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- ABB i-bus® KNX

Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

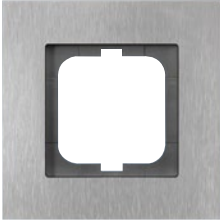
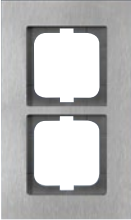


solo® Rámčeky

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný	chrómová chrómová lesklá štúdiová biela	2CKA001754A4104 2CKA001754A4326 2CKA001754A4109	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1721-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	chrómová chrómová lesklá štúdiová biela	2CKA001754A4105 2CKA001754A4327 2CKA001754A4110	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1722-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	chrómová chrómová lesklá štúdiová biela	2CKA001754A4106 2CKA001754A4328 2CKA001754A4111	10/1 10/1 10/1
solo®	Typové číslo: 1723-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	chrómová chrómová lesklá štúdiová biela	2CKA001754A4107 2CKA001754A4329 2CKA001754A4112	1 1 1
solo®	Typové číslo: 1724-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje päťnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	chrómová chrómová lesklá štúdiová biela	2CKA001754A4108 2CKA001754A4330 2CKA001754A4113	1 1 1
solo®	Typové číslo: 1725-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

solo® carat

Rámčeky

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný	biele sklo bronz ušľachtilá oceľ pozlátená mosadz chrómovaná mosadz čierne sklo	2CKA001754A4442 2CKA001754A4258 2CKA001754A4254 2CKA001754A4356 2CKA001754A4360 2CKA001754A4322	1 1 1 1 1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1721-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biele sklo bronz ušľachtilá oceľ pozlátená mosadz chrómovaná mosadz čierne sklo	2CKA001754A4443 2CKA001754A4259 2CKA001754A4255 2CKA001754A4357 2CKA001754A4361 2CKA001754A4323	1 1 1 1 1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1722-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biele sklo bronz ušľachtilá oceľ pozlátená mosadz chrómovaná mosadz čierne sklo	2CKA001754A4444 2CKA001754A4260 2CKA001754A4256 2CKA001754A4358 2CKA001754A4362 2CKA001754A4324	1 1 1 1 1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1723-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biele sklo bronz ušľachtilá oceľ pozlátená mosadz chrómovaná mosadz čierne sklo	2CKA001754A4445 2CKA001754A4261 2CKA001754A4257 2CKA001754A4359 2CKA001754A4363 2CKA001754A4325	1 1 1 1 1 1	
solo® carat	Typové číslo: 1724-8xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky: