

06/2019

Uudistettu AP10-jakorasia

Tukeva rakenne korkeammalla IP-luokalla



Suomessa suunniteltu ja valmistettu tilava AP10-jakorasia on nyt entistä kestävämpi. Kotelointiluokka on nyt IP65 ja se on hyväksytty -25°C asennuslämpötilalle.


Rasia sisältää 14 ($\text{Ø}19$ mm) kalvopäällysteistä kaapeliläpiviennin, kolme jokaisella sivulla ja kaksi pohjassa. Kansi tulee esiasennettuna tehtaalta ja se voidaan irrottaa käsin ilman työkaluja. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).



**Hyväksytty -25°C
asennuslämpötilalle**

Vanhan ja uuden rasian erot

Tekniset tiedot	Vanha versio	Uusi versio
Kotelointiluokka:	IP55	IP65
Asennuslämpötila:	$-15 \dots 60^{\circ}\text{C}$	$-25 \dots 60^{\circ}\text{C}$
Nimellisjännite:	440 V	500 V
Kaapeliläpiviennit sivuilla:	10	12
Kaapeliläpiviennit pohjassa:	2	2
Sinetöintimahdollisuus:	-	✓

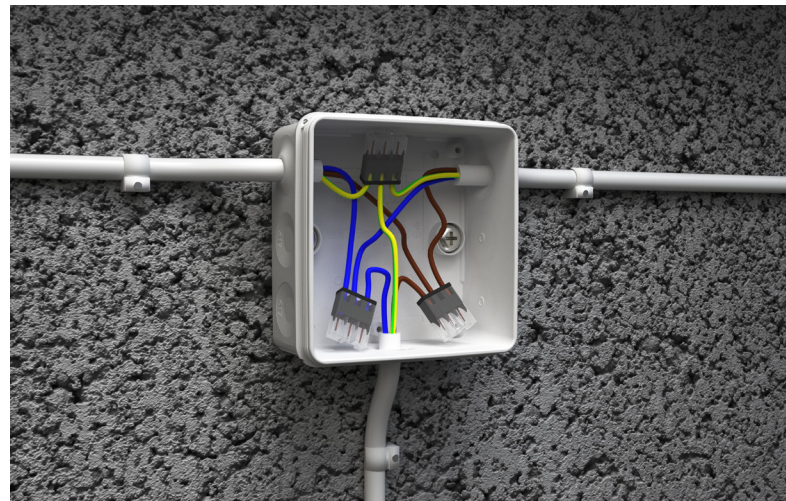

Tilaustiedot:

Tyyppi	Snro.	Kuvaus	Pakkauskoost
AP10	16 125 10	Jakorasia, pinta 104 x 104 mm, valkoinen	5/30