



Žalúziové spínače

Komfortné ovládanie žalúzií umožňuje ich riadenie podľa slnečného svitu. Vedia vaši zákazníci že obiehať okná už nie je moderné?



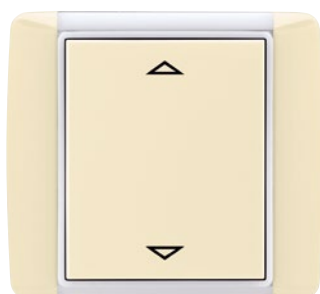
Kolískový žalúziový spínač

Ovládanie žalúzií, roliet či markíz je vďaka žalúziovým spínačom pohodlné a ľahké. Stlačením ľavej alebo pravej časti vyvoláte pohyb hore alebo dole.



Komfortný žalúziový spínač

Roleta sama dôjde do polohy zodpovedajúcej nastaveniu gombíka medzi šípkami. Alebo nechajte automaticky opakovať pohyby zaznamenané za posledných 24 hodín.



Krátkocestný žalúziový spínač

Krátkocestné prístroje sú jemné na dotyk. Okrem individuálneho riadenia je možné pohony združovať do skupín alebo ich ovládať i centrálné, z jedného miesta.



Časovací ovládač

Najvyšší stupeň komfortu dosiahnete automatickým riadením chodu podľa zadaných údajov. Navyše je tu protislnečná funkcia, súmraková funkcia, astrofunkcia...

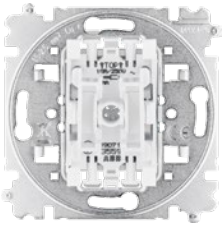
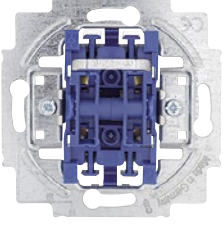
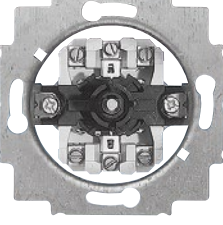

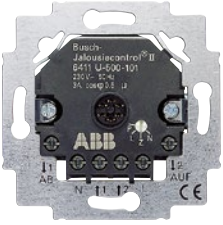

Dostupné pre dizajny

- Swing®
- Swing®L
- basic55®
- Tango®
- Levit®
- Levit®M
- Neo®
- Neo® Tech
- Element®
- Time®
- Time® Arbo
- future® linear
- solo®
- solo® carat
- alpha exclusive®
- impuls
- Reflex SI



Žalúziové spínače

Žalúziové spínače

	Radenie	Názov	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť	
	1+1 s blokovaním	Prístroj spínača žalúziového kolískového ³⁾ – spínač jedнопólový 10 AX, 250 V AC	3559-A89345	20
	1/0+1/0 s blokovaním	– ovládač jedнопólový 10 A, 250 V AC	3559-A88345	20
	Tango® , Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo)	Bezskrutkové pripojenie vodičov.	1 2 3 4 5 6 7 8	
	1+1 s blokovaním	Prístroj spínača žalúziového kolískového ³⁾ – spínač jedнопólový	(typové číslo 2000/4 US) 2CKA001012A1309	10/1
	1/0+1/0 s blokovaním	– ovládač jedнопólový	(typové číslo 2020/4 US) 2CKA001413A0590	10/1
	future® linear solo® (carat) alpha exclusive® Reflex SI	Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodičov. 10 A, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	1+1 s blokovaním	Prístroj spínača žalúziového otočného – spínač dvojpólový ⁴⁶⁾ – spínač jedнопólový so svorkami N, PE	(typové číslo 2712 U) (typové číslo 2713 U)	10/1 10/1
	1/0+1/0 s blokovaním	– ovládač dvojpólový ⁴⁶⁾ – ovládač jedнопólový so svorkami N, PE ⁵⁾	(typové číslo 2722 U) (typové číslo 2723 U)	10/1 10/1
	future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls Reflex SI	Upevnenie skrutkami a rozperkami. 10 A, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	Tango® Neo®, Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Prístroj spínača žalúziového komfortného Pre otočné ovládanie žalúzií, roliet a pod. Manuálny a automatický režim. Samočinné rozpoznanie koncových polôh. Lahké polohovanie: žalúzie sa zastaví v polohe zodpovedajúcej natočeniu gombíka. Pamäť na dva zaznamenané pohyby, ktoré sa opakujú v 24-hodinovom rytme. Vhodné pre rekonštrukcie. Nie je možné využiť podružné ovládanie. Rezerva chodu: 45 min Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6419 U 300 V-A, 1,3 A (cos φ = 0,5), min. 0,35 A, 230 V AC	2CKA006410A0390	1
	Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Prístroj spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II Pre krátkočasné ovládanie. Možnosť použitia programovateľného časovacieho ovládača. Dva vstupy 230 V pre podružné ovládanie. Režimy: Normálne ovládanie, Polohovanie lamiel, Centrálné ovládanie, Programovanie polohy žalúzie Funkcia Párty (dočasné potlačenie ovládania). Čas zopnutia výstupného relé pri krátkom ovládacom povel: 3 min. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6411 U-500-101 2 × 3 A (cos φ ≥ 0,5), 230 V AC, 50/60 Hz	2CKA006410A0378	1
	Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Prístroj spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II Pre krátkočasné ovládanie. Možnosť použitia programovateľného časovacieho ovládača a pripojenia snímača osvetlenia alebo snímača rozbitia skla. Dva vstupy 230 V pre podružné ovládanie. Režimy: Normálne ovládanie, Polohovanie lamiel, Centrálné ovládanie, Programovanie polohy žalúzie, Ovládanie markíz. Funkcia Párty (dočasné potlačenie ovládania). Čas zopnutia výstupného relé pri krátkom ovládacom povel: 3 min. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6411 U/S-500-101 3 A (cos φ ≥ 0,5), 230 V AC, 50/60 Hz	2CKA006410A0380	1

Poznámky:






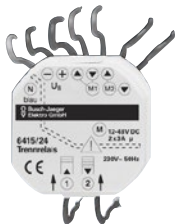
³⁾ Tlejivku ani LED nie je možné použiť.

⁵⁾ Pri vychýlení ovládača nasadeného na hriadeľ sa kontakt zapne; po uvoľnení sa kontakt vypne (ovládač sa vráti do strednej polohy).

⁴⁶⁾ Prístroj je možné použiť aj pre jednosmerné pohony.

Prístroje so zvýšeným stupňom krytia – pozrite strany 376, 378, 383, 385.

Žalúziové spínače

Pre prístroje	Názov	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť		
2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0049 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042	Ovládač časovací komfortný Busch-Timer® Pre žalúziové spínače Busch-Jalousiecontrol® II, univerzálne relé, krátkocestný stmievač pre LEDi, univerzálny stmievač alebo stmievač pre predradníky 1 - 10 V. Pre ručné a programovateľné ovládanie žalúzií, roliet, markíz, svietidiel a i. V kombinácii so stmievačom je možné pre každý čas zapnutia nastaviť iný jas. Voliteľná súmraková funkcia alebo ochrana proti slnečnému žiareniu (v spojení s prístrojom 2CKA006410A0380 a so snímačom 2CKA006410A0389 alebo 2CKA006410A0203). Ochrana proti slnečnému žiareniu môže reagovať aj na priestorovú teplotu. Prevádzkové režimy: Ručne, Automat, Dovolenka Rezerva chodu: min. 10 rokov (Dátum a čas sú prednastavené z výroby) Spínacie režimy: Denné / Týždenné spínacie hodiny, Astrofunkcia Pre každý deň je možné zadať 6 spínacích časov. Podsvietenie displeja: automatické/zapnuté/vypnuté Voliteľné časové okno pre astrofunkciu. Voliteľný zámok tlačidiel. Automatické prepínanie letného a zimného času (možné zrušiť). Voliteľná dĺžka spätného impulzu na nastavenie uhlu lamiel (0,5 - 30 s). Voliteľný čas chodu pohonu smerom dolu (5 s - 3 min.).	2CKA006410A0399	1	
basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Typové číslo: 6455-101-500	1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0380	Snímač intenzity osvetlenia Pre žalúziový spínač Busch-Jalousiecontrol® II. Merací rozsah úrovne osvetlenia: 15 - 50 000 lx – ochrana pred slnečným žiarením: 5 000 - 50 000 lx – súmraková funkcia: 15 - 300 lx (iba v prípade kombinácie s časovacím ovládačom 2CKA006410A0399) Dĺžka prívodu: 2 m	2CKA006410A0389	1	
	Typové číslo: 6414-101	1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0380	Snímač intenzity osvetlenia Pre žalúziový spínač Busch-Jalousiecontrol® II. Merací rozsah úrovne osvetlenia: 5 - 50 000 lx – ochrana pred slnečným žiarením: 5 000 - 50 000 lx – súmraková funkcia: 5 - 300 lx (iba v prípade kombinácie s časovacím ovládačom 2CKA006410A0399) Pripojenie tienenyými vodičmi Ø 0,6 mm, dĺžka max. 15 m. Súčasťou dodávky je uholník s 2 otvormi Ø 4 mm pre nástennú montáž.	2CKA006410A0203	1	
	Typové číslo: 6482	1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0380	Snímač rozbitia skla Pre žalúziový spínač Busch-Jalousiecontrol® II. Na základe typických ultrazvukových signálov rozpozná rozbitie okenej tabule a vydá povel na spustenie žalúzie (snímač po 5 - 20 s prejde opäť do pokojového stavu); je možné zapájať do série (max. 4 snímače). Odpor v pokoji / pri poplachu: ≤ 50 Ω / ≥ 1 MΩ (max. 15 V, 15 mA) Dosah snímania: cca 2 m Dĺžka prívodu: 4 m. Rozmery: 18 × 18 × 10 mm Stupeň krytia: IP 65. Pracovná teplota: -25 °C až +75 °C Typové číslo: 6413	2CKA006410A0341	1	
		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Relé rozdeľovacie Busch-Jalousiecontrol® Pre spoločné spínanie 2 žalúziových pohonov 230 V AC, s mechanickým blokováním výstupných kontaktov, s galvanickým oddelením vstupov a výstupov. Ovládacie napätie: 230 V AC Rozmery: 54 × 54 × 29 mm Pracovná teplota: -25 °C až +55 °C	2CKA006410A0302	1	
	Typové číslo: 6415 2 × 700 W/V-A, 230 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8		
	Relé rozdeľovacie Busch-Jalousiecontrol® Pre spoločné spínanie 2 žalúziových pohonov 12 - 48 V DC, s mechanickým blokováním výstupných kontaktov, s galvanickým oddelením vstupov a výstupov. Ovládacie napätie: 230 V AC Rozmery: 54 × 54 × 29 mm Pracovná teplota: -25 °C až +55 °C	2CKA006410A0363	1	
	Typové číslo: 6415/24 2 × 6 A / 12 - 48 V DC	1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

Žalúziové spínače

Prehľad žalúziových spínačov

Ovládanie	Objednávacie číslo	Typové číslo	Swing® Swing®L	basic55®	Tango®	Levit®, Levit®M	Neo®	Neo® Tech	Element®	Time® Time® Arbo	future® linear	solo® solo® carat	alpha exclusive®	impuls
Kolískové	3559-A89345				•	•	•	•	•	•				
	3559-A88345				•	•	•	•	•	•				
	2CKA001012A1309	2000/4 US									•	•	•	
	2CKA001413A0590	2020/4 US									•	•	•	
	3557G-A89340 ²⁾		•											
	3557G-A88340 ²⁾		•											
	2CKA001012A21.. ²⁾			•										
2CKA001413A10.. ²⁾				•										
Otočné	2CKA001101A0534	2712 U									•	•	•	•
	2CKA001101A0542	2713 U									•	•	•	•
	2CKA001101A0559	2722 U									•	•	•	•
	2CKA001101A0567	2723 U									•	•	•	•
Krátkocestné a diaľkové	2CKA006410A0378 ¹⁾	6411 U-500-101			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	2CKA006410A0380 ¹⁾	6411 U/S-500-101			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3299A-A33108 ²⁾				• ³⁾									
	3299E-A33108 ²⁾								• ³⁾	• ³⁾				
Programovateľné	2CKA006410A0390	6419 U			•		•		•	•	•	•	•	•
	2CKA006410A0399 ⁴⁾	6455-101-500		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

¹⁾ Prístroj má riadiace vstupy na ovládanie zvonku (napr. pre skupinové alebo centrálné ovládanie).

²⁾ Prístroj s krytom, nutné doplniť rámček.

³⁾ Na diaľkové ovládanie je nutné použiť vysielač rádiodrekného signálu (napr. 3299-96908, 3299A-A11908 a pod.).

⁴⁾ Ide o modul s programovateľným ovládaním – nutné kombinovať s prístrojom 2CKA006410A0378 alebo 2CKA006410A0380.

Popis prístrojov je možné získať v návodoch na používanie na webovej stránke abb.sk v sekcii Vypínače a zásuvky.

—
Poznámky

A large grid of small dots, intended for taking notes. The grid consists of approximately 25 columns and 40 rows of dots, forming a rectangular area for writing.