


ASENNUSOHJE
INSTALLATIONSANVISNING
INSTALLASJONSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
INSTALIAVIMOINSTRUKCIJA
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
INSTRUKCJA INSTALACJI
PAIGALDUSJUHEND

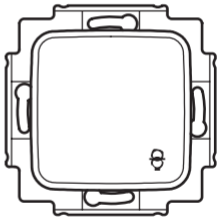


FLM 1000



MUUNTAJA
TRANSFORMATOR
TRANSFORMATOR
TRANSFORMER
TRANSFORMATORIUS
TRANSFORMĀTORS
ТРАНСФОРМАТОР
TRANSFORMATOR
TRAFO



Käyttöjännite; Driftsspänning; Driftspenning Operating voltage; Darbinė įtampa; Darba spriegums; Рабочее напряжение; Napięcie pracy; Toitepinge	230Vac, 50Hz
Ulostulojännite / -virta; Utgångsspänning / -ström; Utgångsspänning / -strøm; Output voltage / -current; Įtampos išvestis / srovė; Izejas spriegums/strāva ;Ven; Napięcie wyjściowe; Väljundpinge/-vool	15V ac, (SELV)
Ulostulovirta; Utgångsström; Utgangsstrøm; Output current; Srovės išvestis; Izejas strāva; Ven; Prąd wyjściowy; Väljundvool	150 mA
Kotelointiluokka; Kapslingsklass; Tettets- klasse; Protection class; Saugumo klasė; Aizsardzības klase; Класс защиты; Stopień ochrony; Kaitseaste	IP20
Käyttölämpötila; Drifttemperatur; Drift- temperatur; Operating temperature; Darbinė temperatūra; Darba temperatūra; Диапазон рабочих температур; Temperatura pracy; Kasutustemperatuur	5 °C - 40 °C

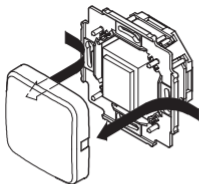

SUOJALETKU
ISOLERINGSSLANG
ISOLASJONSTRØMPE
ISOLATION TUBE
IZOLIACINIS VAMZDELIS
IZOLĒJOŠA CAURULĪTE
ЗАЩИТНАЯ ТРУБКА
RURKA IZOLACYJNA
KAITSESUKK

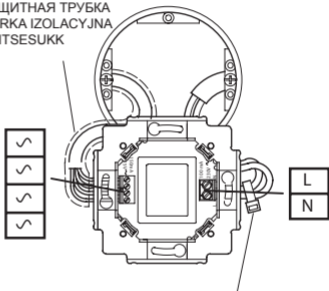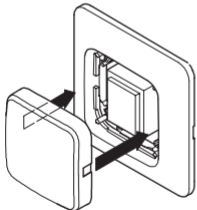

VERKKOJHDOT SIDOTAAN YHTEEN
NÄTKABLARNA BINDS IHOP
NETKABLERNE BINDES SAMMAN
MAIN LINES TIGHTENED WITH CABLE BINDERS
KABELIŲ LAIKIKLIAIS PRITVIRTINTOS MAITINIMO
TINKLO LINIJOS
VADI NOSTIPRINĀTI AR SIKSŅIŅĀM
СЕТЕВЫЕ ПРОВОДА СВЯЗЫВАЮТ ВМЕСТЕ
PRZEWODY ZASIŁAJĄCE SPIĄC PASKIEM
VÕRGU TOITEJUHTMED SEOTAKSE KOKKU

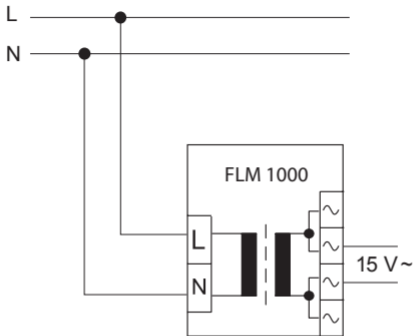


ABB Oy, Asennustuotteet
 P.O. Box 16
 FIN-06101 PORVOO
 FINLAND

INT.TEL. + 358 102211
 INT.FAX. + 358 102254255
www.abb.fi/asennustuotteet



CT11.050/ Doc.:410943C