



# Profil 45

Efektne a efektívne rozšírenie kapacity elektroinštalácie.  
Do podlahy, kanálu pod parapet i do stola či pracovnej plochy.  
Bezpečný zdroj stále pri ruke, káble pod kontrolou a tiež ochrana  
pred nežiadúcim zapojením spotrebičov.



## Trojnásobná kombinácia zásuviek

Konštrukcia krabíc umožňuje kombinovať prístroje radov Variant<sup>+</sup> a Profil 45 do zostáv. Také zostavy uľahčujú priebežné zhotovovanie násobnej montáže zásuviek ako v silových, tak i v dátových obvodoch. Používajú sa na inštalácie na povrch, kde je požadovaný zvýšený stupeň krytia, a to až do stupňa IP 54.



## Zásuvka s ochranou pred prepätím








Je určená na inštalácie do káblových žlabov, podlahových krabíc a špeciálnych krabíc na povrch. Je vybavená prepäťovou ochranou.



## Kódovaná zásuvka





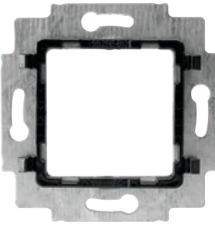

Vidlicu bez špeciálneho odlišovacieho adaptéra nie je možné do tejto zásuvky zapojiť. Zásuvka tak chráni pred pripojením spotrebičov, ktoré môžu pôsobiť ako zdroje rušenia.

# Profil 45

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>	
	2P+PE <b>Zásuvka 45×45 s ochranným kolíkom</b>	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) hnedá (RAL 8014) žltá (RAL 1018) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005) zafír. modrá (RAL 5003)	5525N-C02347 B 5525N-C02347 R1 5525N-C02347 H 5525N-C02347 Y 5525N-C02347 Z 5525N-C02347 P 5525N-C02347 M 5525N-C02347 M5	20 20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
<b>Profil 45</b>	Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> . 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2P+PE <b>Zásuvka 45×45 s ochranným kolíkom, s clonkami</b>	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) hnedá (RAL 8014) žltá (RAL 1018) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005) zafír. modrá (RAL 5003)	5525N-C02357 B 5525N-C02357 R1 5525N-C02357 H 5525N-C02357 Y 5525N-C02357 Z 5525N-C02357 P 5525N-C02357 M 5525N-C02357 M5	20 20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1
<b>Profil 45</b>	Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> . 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2P+PE <b>Zásuvka 45×45 kódovaná s ochranným kolíkom, s clonkami</b> Kódovacia clonka v pokojnom stave blokuje obe pracovné dutinky zásuvky. Dutinky sa sprístupnia iba pri zasunutí vidlice vybavenej odlišovacím adaptérom obj. č. ND5525-B6 R1, ktorý je dodávaný so zásuvkou. Slúži napr. na ochranu pred pripojením spotrebičov, ktoré môžu pôsobiť ako zdroje rušenia.	karmínová (RAL 3003)	5525N-C05359 R1	20
<b>Profil 45</b>	16 A, 230 V AC (Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> )		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2P+PE <b>Zásuvka 45×45 s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím</b> Akustická signalizácia poruchy.	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003)	5585N-C02357 B 5585N-C02357 R1	1 1
<b>Profil 45</b>	Technické parametre – pozrite stranu 577. Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> . 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2P+PE <b>Zásuvka 45×45 s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím</b> Optická signalizácia poruchy.	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003)	5595N-C02357 B 5595N-C02357 R1	1 1
<b>Profil 45</b>	Technické parametre – pozrite stranu 577. Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> . 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2P+PE <b>Zásuvka 45×45 s ochranným kolíkom, s clonkami, so signalizáciou prevádzkového stavu</b>	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) hnedá (RAL 8014) žltá (RAL 1018) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005)	5580N-C02357 B 5580N-C02357 R1 5580N-C02357 H 5580N-C02357 Y 5580N-C02357 Z 5580N-C02357 P 5580N-C02357 M	1 1 1 1 1 1 1
<b>Profil 45</b>	Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> . 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	2P+PE <b>Zásuvka 45×45 kódovaná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím</b> Akustická signalizácia poruchy. Slúži na ochranu pred pripojením spotrebičov, ktoré môžu pôsobiť ako zdroje rušenia. Kódovacia clonka v pokojovom stave blokuje obe pracovné dutinky zásuvky. Dutinky sa sprístupnia iba pri zasunutí vidlice vybavenej odlišovacím adaptérom obj. č. ND5525-B6 R1, ktorý je dodávaný so zásuvkou. Technické parametre – pozrite stranu 577.	karmínová (RAL 3003)	5585N-C05359 R1	1
<b>Profil 45</b>	16 A, 230 V AC (Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> )		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

Poznámky:

# Profil 45




 
Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>		
2P+PE	<b>Zásuvka 45×45 kódovaná s ochranným kolíkom, s clonkami,</b> s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy. Slúži na ochranu pred pripojením spotrebičov, ktoré môžu pôsobiť ako zdroje rušenia. Kódovacia clonka v pokojovom stave blokuje obe pracovné dutinky zásuvky. Dutinky sa sprístupnia iba pri zasunutí vidlice vybavenej odlišovacím adaptérom obj. č. ND5525-B6 R1, ktorý je dodávaný so zásuvkou. Technické parametre – pozrite stranu 577.	karmínová (RAL 3003)	5595N-C05359 R1	1	
<b>Profil 45</b>	Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> . 16 A, 230 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
	<b>Adaptér odlišovací na vidlice pre kódované zásuvky 45×45</b> pre bezpečné odlíšenie napájacích obvodov Adaptér sa navlieka na kolíky bežnej vidlice.	karmínová	ND5525-B6 R1	50/10	
<b>Profil 45</b>	Vidlicu vybavenú adaptérom je možné zasunúť iba do nasledujúcich kódovaných zásuviek: 5525N-C05359 R1, 5585N-C05359 R1, 5595N-C05359 R1.		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE (podle DIN)	<b>Zásuvka 45×45<sup>20)</sup> s ochrannými kontaktmi, s clonkami</b>	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) hnedá (RAL 8014) žltá (RAL 1018) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005)	5525N-C03357 B 5525N-C03357 R1 5525N-C03357 H 5525N-C03357 Y 5525N-C03357 Z 5525N-C03357 P 5525N-C03357 M	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
<b>Profil 45</b>	Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> . 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
2P+PE (podle DIN)	<b>Zásuvka 45×45<sup>20)</sup> s ochrannými kontaktmi, s clonkami,</b> so signalizáciou prevádzkového stavu	biela (RAL 9010) karmínová (RAL 3003) hnedá (RAL 8014) žltá (RAL 1018) zelená (RAL 6018) oranžová (RAL 2004) modrá (RAL 5005)	5580N-C03357 B 5580N-C03357 R1 5580N-C03357 H 5580N-C03357 Y 5580N-C03357 Z 5580N-C03357 P 5580N-C03357 M	1 1 1 1 1 1 1	
<b>Profil 45</b>	Svorky sú určené pre 2 vodiče 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> . 16 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
<b>Swing® (L)</b> <b>Tango®</b> <b>Neo® (Tech)</b> <b>Element®</b> <b>Time® (Arbo)</b> <b>Profil 45</b>	<b>Adaptér pre prístroje Profil 45</b> Pre zapustenú montáž ľubovoľných prístrojov Profil 45 do dizajnových radov. Pre kompletizáciu je nutné použiť kryt 5016.-A00070 .. a rámeček vo zvolenom dizajnovom rade.		5525U-A00100	5/1	
<b>Profil 45</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
6 (1)	<b>Prepínač striedavý</b>	biela (RAL 9010)	3525-C06340	20/1	
<b>Profil 45</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

## Poznámky:

<sup>20)</sup> Nie je určené pre slovenský trh – len pre export.

⚡ Výbeh – v období po 1. 4. 2020 už materiál nemusí byť dostupný.

## Profil 45

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
 <p>KEJ-C5E-U-TL KEJ-C5E-S-TL KEJ-C6-U-TL KEJ-C6-S-TL KEJ-C6A-S-10G</p>	<p><b>Technické údaje</b></p> <p><b>Modul zásuvkový 45×45 so záclonkou, s označovacími ikonkami</b> <sup>39)</sup> Rozmery otvoru: 20,4 × 14,8 mm Pre komunikačné zásuvky RJ 12, RJ 45 typu Modular-Jack (keystone), ktoré sú vhodné na prichytenie do otvoru s výškou 20,4 mm.</p>	biela	1711277-1	50/1
<b>Profil 45</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
 <p>KEJ-C5E-U-TL KEJ-C5E-S-TL KEJ-C6-U-TL KEJ-C6-S-TL KEJ-C6A-S-10G KEJ-C6A-S-HD 90</p>	<p><b>Modul zásuvkový 22,5×45 so záclonkou</b> <sup>39)</sup> Rozmery otvoru: 19,4 × 14,8 mm Pre komunikačné zásuvky RJ 12, RJ 45 typu Modular-Jack (keystone), ktoré sú vhodné na prichytenie do otvoru s výškou 19,4 mm.</p>	biela	136811-1	25/1
<b>Profil 45</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Záslepka 45×45</b>	biela	5525-C00100 B	10/1
<b>Profil 45</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	
	<b>Záslepka 22,5×45</b>	biela	1711306-1	60/1
<b>Profil 45</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>	

**Poznámky:**

<sup>39)</sup> V prípade potreby je možné použiť keystone s bočným výstupom kábla, napr. firmy AMP (0-1479552-1, Cat6/STP alebo 0-1479717-1, Cat5e/STP) alebo RiT (R3010082, Cat5e/STP alebo R3010072, Cat5e/UTP).

