


产品简介

电气安装产品

Spec-Kon系列扎带

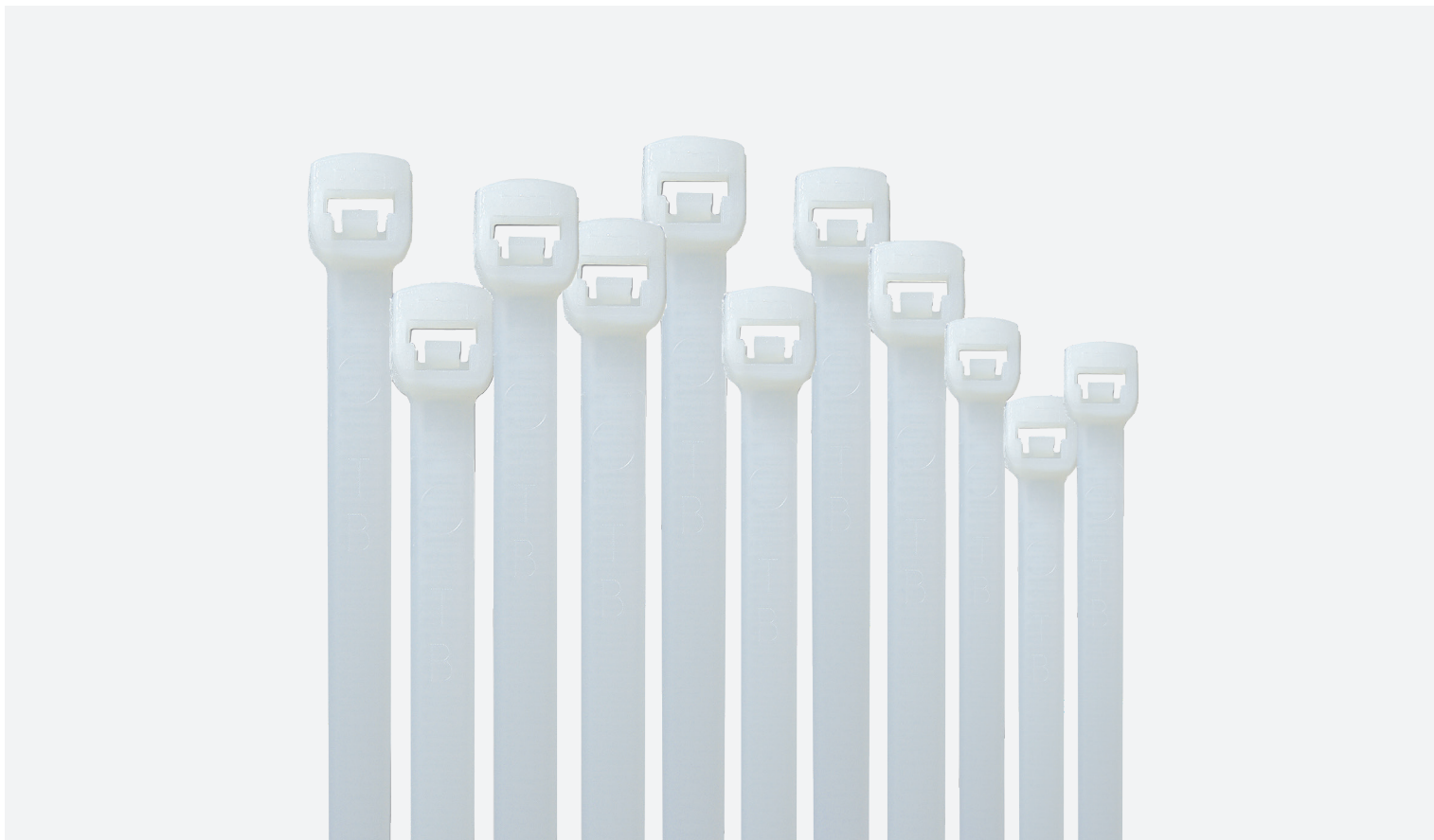

- 高品质
- 一体式结构
- 可靠的绑扎设计

Spec-Kon系列扎带

一体式, 高品质



产品特点

- 尼龙本色
- 一体式结构, 可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE, ROHS



技术参数

材质: 尼龙66
 工作温度: -40 °C至 +85 °C
 颜色: 尼龙本色
 阻燃等级: UL 94 V-2
 其它性能: 无卤素

尼龙本色

产品型号	订货号	宽度W mm	长度L mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80-CN	10240200	2.5	100	1.5 - 20.5	80	尼龙本色	1000
SKT100-80-CN-100	10240201	2.5	100	1.5 - 20.5	80	尼龙本色	100
SKT140-180-CN	10240204	3.6	140	2.0 - 33	180	尼龙本色	1000
SKT140-180-CN-100	10240205	3.6	140	2.0 - 33	180	尼龙本色	100
SKT150-80-CN	10240208	2.5	150	1.5 - 36.5	80	尼龙本色	1000
SKT150-80-CN-100	10240209	2.5	150	1.5 - 36.5	80	尼龙本色	100
SKT160-80-CN	10240212	2.5	160	1.5 - 39.8	80	尼龙本色	1000
SKT160-80-CN-100	10240213	2.5	160	1.5 - 39.8	80	尼龙本色	100
SKT190-222-CN	10240216	4.6	190	3.0 - 46	222	尼龙本色	1000
SKT190-222-CN-100	10240217	4.6	190	3.0 - 46	222	尼龙本色	100
SKT200-180-CN	10240220	3.6	200	2.0 - 52.5	180	尼龙本色	1000
SKT200-180-CN-100	10240221	3.6	200	2.0 - 52.5	180	尼龙本色	100
SKT200-80-CN	10240224	2.5	200	1.5 - 52.5	80	尼龙本色	1000
SKT200-80-CN-100	10240225	2.5	200	1.5 - 52.5	80	尼龙本色	100
SKT215-222-CN	10240228	4.8	215	3.0 - 55	222	尼龙本色	1000
SKT215-222-CN-100	10240229	4.8	215	3.0 - 55	222	尼龙本色	100
SKT250-222-CN	10240232	4.8	250	3.0 - 65	222	尼龙本色	1000
SKT250-222-CN-100	10240233	4.8	250	3.0 - 65	222	尼龙本色	100
SKT300-180-CN	10240236	3.6	300	2.0 - 106	180	尼龙本色	1000
SKT300-180-CN-100	10240237	3.6	300	2.0 - 106	180	尼龙本色	100
SKT300-222-CN	10240240	4.8	300	3.0 - 81	222	尼龙本色	1000
SKT300-222-CN-100	10240241	4.8	300	3.0 - 81	222	尼龙本色	100
SKT300-550-CN	10240244	7.6	300	6.0 - 82.8	550	尼龙本色	500
SKT300-550-CN-100	10240245	7.6	300	6.0 - 82.8	550	尼龙本色	100
SKT370-180-CN	10240248	3.6	370	2.0 - 105	180	尼龙本色	1000
SKT370-180-CN-100	10240249	3.6	370	2.0 - 105	180	尼龙本色	100
SKT370-222-CN	10240252	4.8	370	3.0 - 103.5	222	尼龙本色	1000
SKT370-222-CN-100	10240253	4.8	370	3.0 - 103.5	222	尼龙本色	100
SKT370-550-CN	10240256	7.6	370	6.0 - 103.5	550	尼龙本色	500
SKT370-550-CN-100	10240257	7.6	370	6.0 - 103.5	550	尼龙本色	100
SKT450-550-CN-50	10240260	7.6	450	6.0 - 130.5	550	尼龙本色	50
SKT750-550-CN-50	10240262	7.6	750	6.0 - 226	550	尼龙本色	50
SKT780-800-CN-50	10240264	8.8	780	7.0 - 235.5	800	尼龙本色	50
SKT920-800-CN-50	10240266	8.8	920	7.0 - 280	800	尼龙本色	50



产品特点

- 黑色抗紫外线材料
- 一体式结构，可靠的绑扎设计

认证

UL(E49405), CE, ROHS



技术参数

材质：尼龙66

工作温度：-40 °C至 +85 °C

颜色：黑色

阻燃等级：UL 94 V-2

其它性能：抗紫外线，无卤素

黑色

产品型号	订货号	宽度W mm	长度L mm	绑扎直径 mm	抗拉力 N	颜色	包装数量 个/包
SKT100-80X-CN	10240202	2.5	100	1.5 - 20.5	80	黑色	1000
SKT100-80X-CN-100	10240203	2.5	100	1.5 - 20.5	80	黑色	100
SKT140-180X-CN	10240206	3.6	140	2.0 - 33	180	黑色	1000
SKT140-180X-CN-100	10240207	3.6	140	2.0 - 33	180	黑色	100
SKT150-80X-CN	10240210	2.5	150	1.5 - 36.5	80	黑色	1000
SKT150-80X-CN-100	10240211	2.5	150	1.5 - 36.5	80	黑色	100
SKT160-80X-CN	10240214	2.5	160	1.5 - 39.8	80	黑色	1000
SKT160-80X-CN-100	10240215	2.5	160	1.5 - 39.8	80	黑色	100
SKT190-222X-CN	10240218	4.6	190	3.0 - 46	222	黑色	1000
SKT190-222X-CN-100	10240219	4.6	190	3.0 - 46	222	黑色	100
SKT200-180X-CN	10240222	3.6	200	2.0 - 52.5	180	黑色	1000
SKT200-180X-CN-100	10240223	3.6	200	2.0 - 52.5	180	黑色	100
SKT200-80X-CN	10240226	2.5	200	1.5 - 52.5	80	黑色	1000
SKT200-80X-CN-100	10240227	2.5	200	1.5 - 52.5	80	黑色	100
SKT215-222X-CN	10240230	4.8	215	3.0 - 55	222	黑色	1000
SKT215-222X-CN-100	10240231	4.8	215	3.0 - 55	222	黑色	100
SKT250-222X-CN	10240234	4.8	250	3.0 - 65	222	黑色	1000
SKT250-222X-CN-100	10240235	4.8	250	3.0 - 65	222	黑色	100
SKT300-180X-CN	10240238	3.6	300	2.0 - 106	180	黑色	1000
SKT300-180X-CN-100	10240239	3.6	300	2.0 - 106	180	黑色	100
SKT300-222X-CN	10240242	4.8	300	3.0 - 81	222	黑色	1000
SKT300-222X-CN-100	10240243	4.8	300	3.0 - 81	222	黑色	100
SKT300-550X-CN	10240246	7.6	300	6.0 - 82.8	550	黑色	500
SKT300-550X-CN-100	10240247	7.6	300	6.0 - 82.8	550	黑色	100
SKT370-180X-CN	10240250	3.6	370	2.0 - 105	180	黑色	1000
SKT370-180X-CN-100	10240251	3.6	370	2.0 - 105	180	黑色	100
SKT370-222X-CN	10240254	4.8	370	3.0 - 103.5	222	黑色	1000
SKT370-222X-CN-100	10240255	4.8	370	3.0 - 103.5	222	黑色	100
SKT370-550X-CN	10240258	7.6	370	6.0 - 103.5	550	黑色	500
SKT370-550X-CN-100	10240259	7.6	370	6.0 - 103.5	550	黑色	100
SKT450-550X-CN-50	10240261	7.6	450	6.0 - 130.5	550	黑色	50
SKT750-550X-CN-50	10240263	7.6	750	6.0 - 226	550	黑色	50
SKT780-800X-CN-50	10240265	8.8	780	7.0 - 235.5	800	黑色	50
SKT920-800X-CN-50	10240267	8.8	920	7.0 - 280	800	黑色	50



—
联系我们

www.abb.com.cn

ABB (中国) 客户服务热线

电话: 800-820-9696 / 400-820-9696

电邮: cn-ep-hotline@abb.com



ABB电气官方微信



ABB真通车



ABB中国客户服务中心