 


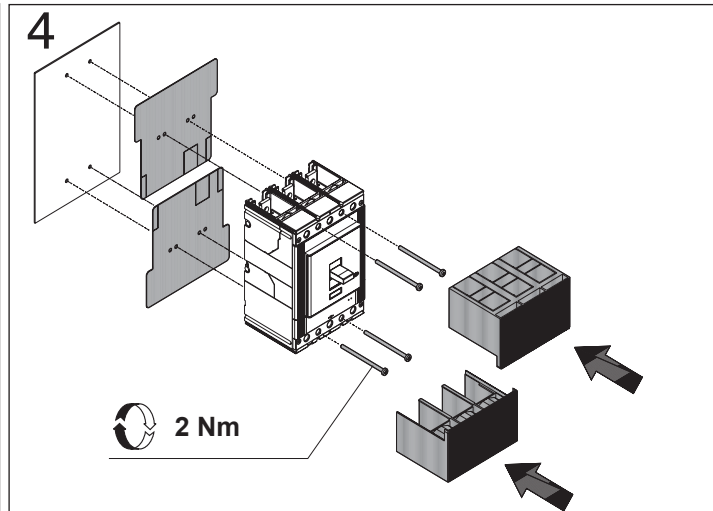
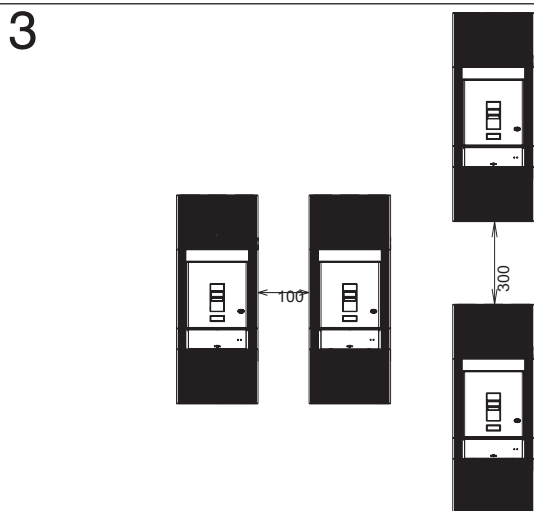
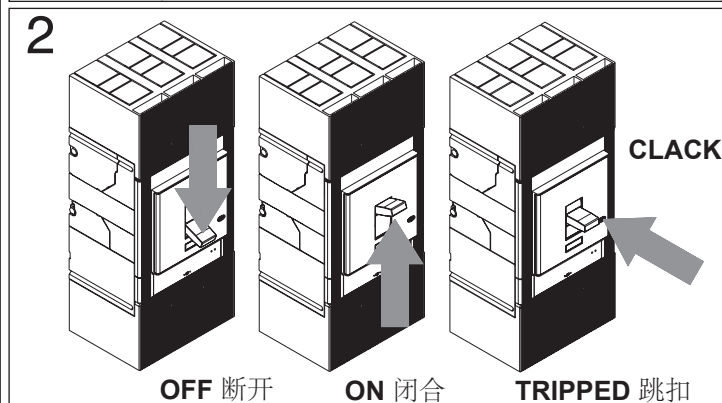


Tmax T5 1000 V AC/DC - 1150V AC

DOC. N.° 1SDH000458R0001 - B2396

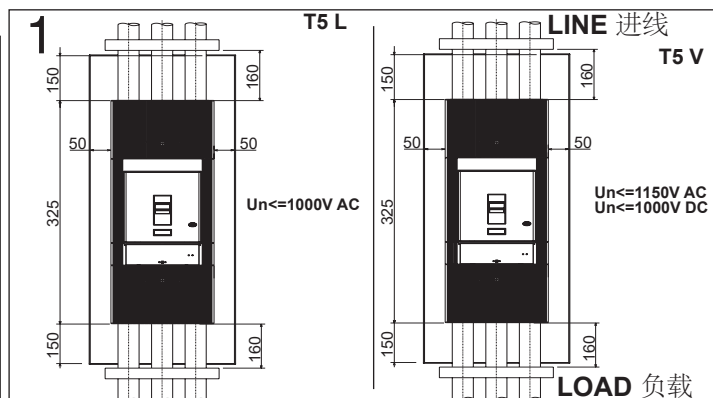

1SDH000458R0001

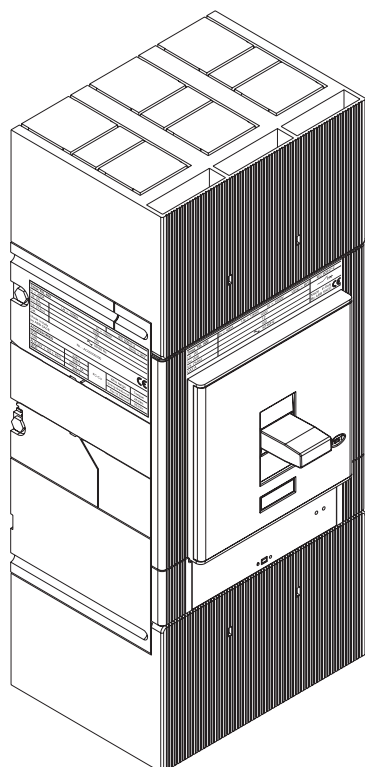

5 Le connessioni in serie per il collegamento fino a 1000V DC devono essere realizzate a cura del cliente.
Pe le modalità di connessione vedere il "Quaderno Applicazione Tecnica - vol. 5" "Interruttori ABB per applicazioni in corrente continua".

Serial connections up to 1000 V DC are at the customer's charge.
Consult the "Technical Application Book - vol. 5" "ABB circuit breakers for direct current applications" for the connection mode.

Die Anschlüsse in Reihenschaltung für den Anschluss bis zu 1000 V DC sind eine bauseitige Leistung.
Für die Modalitäten des Anschlusses siehe „Technisches Anwendungsheft - Band 5“
„ABB Leistungsschalter für Gleichstromanwendungen“.


La réalisation des connexions en série pour le raccordement jusqu'à 1000V DC est à la charge du client.
Pour les modalités de connexion consulter le "Cahier d'Application Technique - vol. 5"
"Disjoncteurs ABB pour applications en courant continu".

Las conexiones en serie para la conexión hasta 1000V DC las deberá realizar el cliente.
Para informaciones sobre las modalidades de conexión véase el "Cuaderno Aplicación Técnica" - vol. 5"
"Interruptores ABB para aplicaciones en corriente continua".


断路器用于 1000V DC, 用户必须串联连接所有极。
连接型式参见"Technical Application Book - vol. 5" 'ABB circuit breakers for direct current applications'.




6

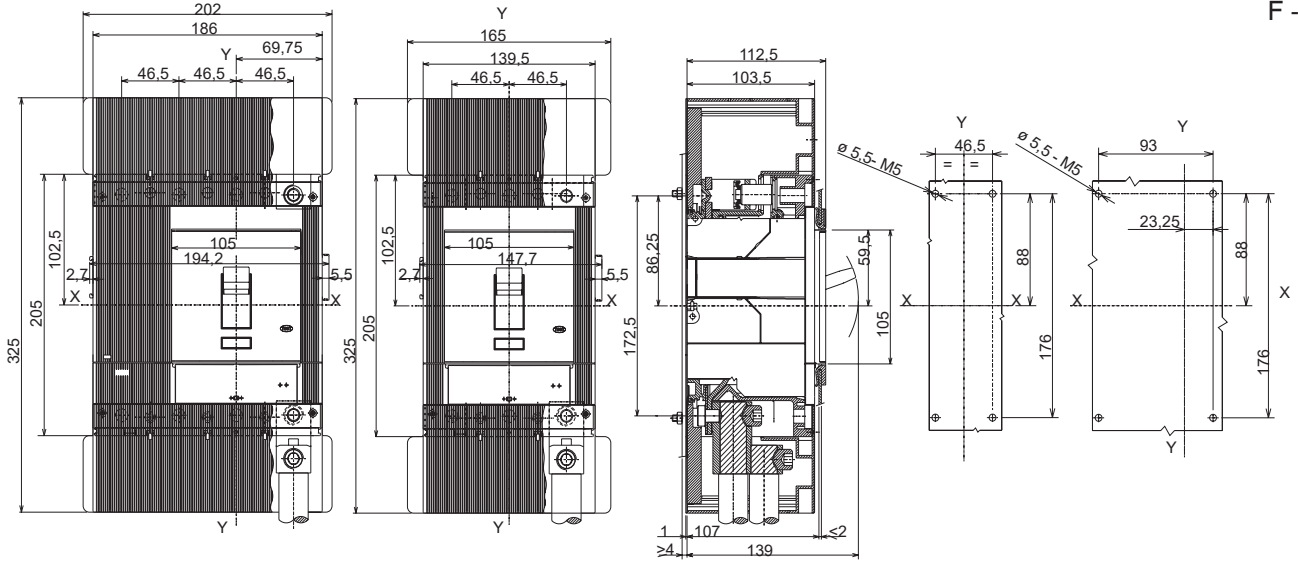


7

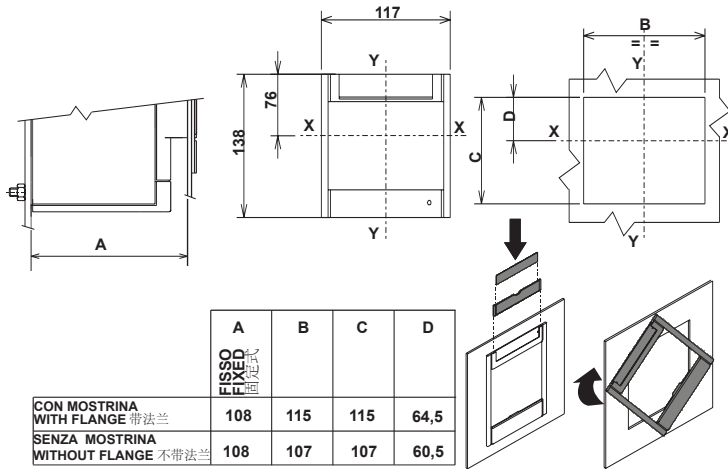

8

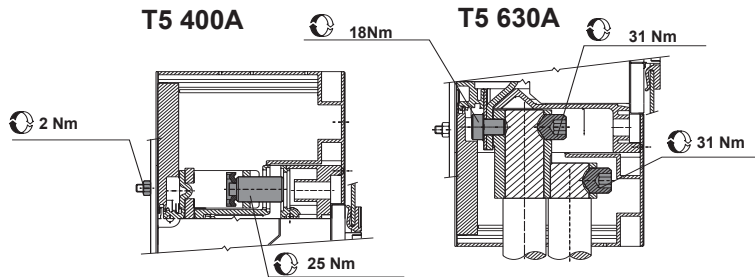


9

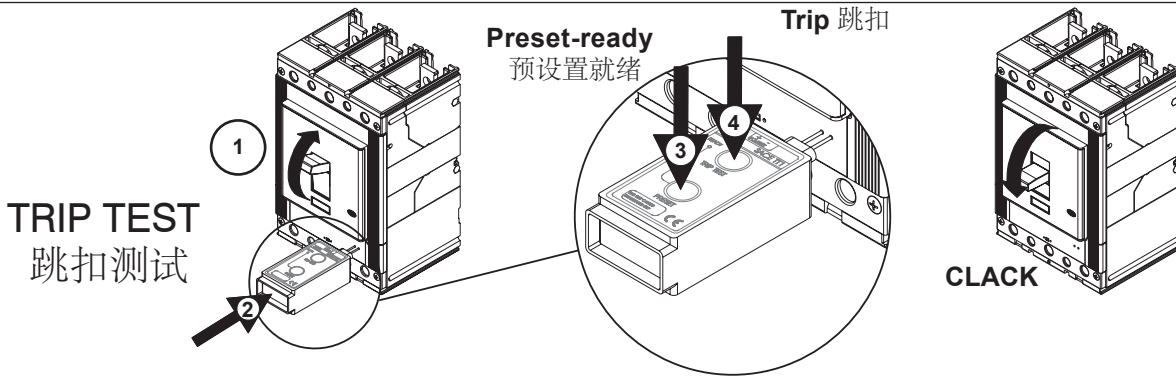


10

TMA

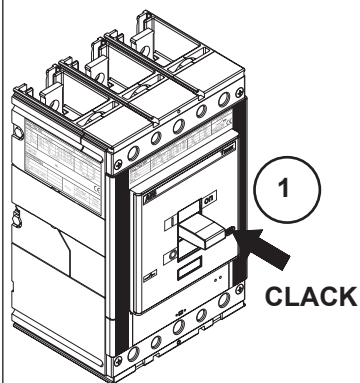



	I3		
In	MIN 最小值 (In x 5)	MED 中间值 (In x 7,5)	MAX 最大值 (In x 10)
500	2500	3750	5000
400	2000	3000	4000
320	1600	2400	3200

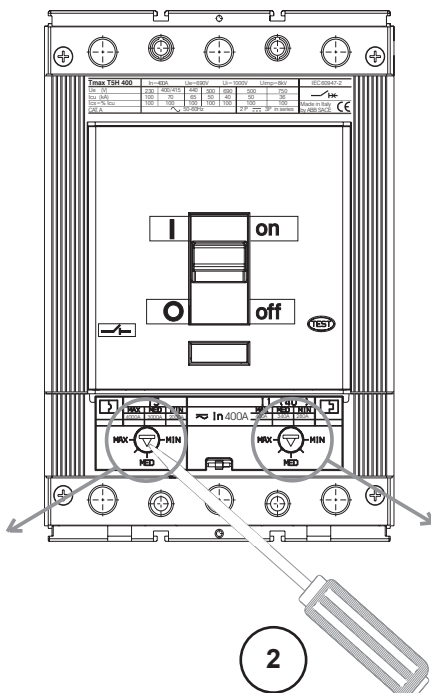

	I1		
In	MIN 最小值 (0,7)	MED 中间值 (0,85)	MAX 最大值 (1xIn)
500	350	425	500
400	280	340	400
320	224	272	320

11




PR221DS

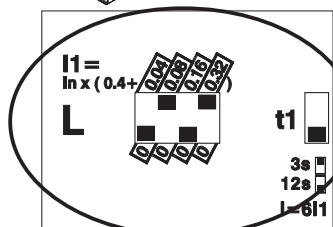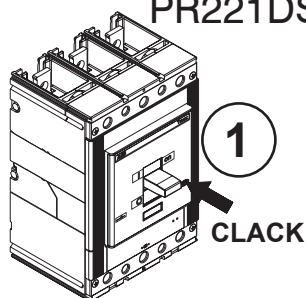



Esempio:

Example:

例如

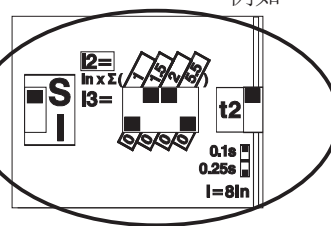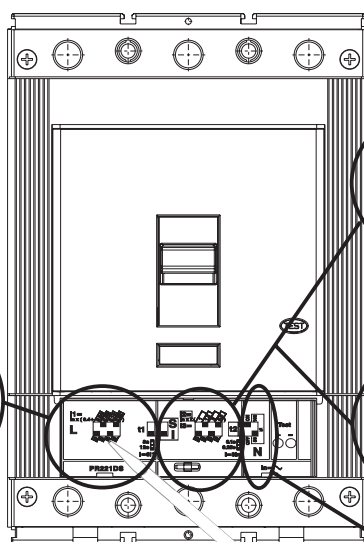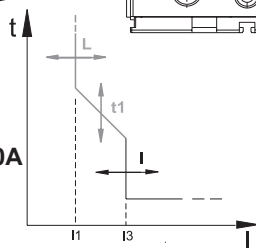 $In = 400 \text{ A}$ $I1 = 400 \times (0.4 + 0.08 + 0.32) = 320 \text{ A}$ $t1 = 12 \text{ s @ } 1920 \text{ A } (6I1)$ Esempio: $In=400 \text{ A}$ Example: $I2 = 400 \times (1.5 + 2) = 1400 \text{ A}$

例如

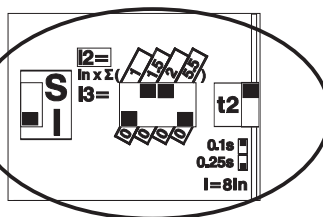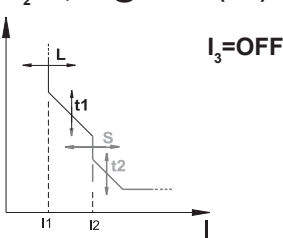Esempio: $In=400 \text{ A}$ Example: $I3 = 400 \times (1.5 + 2) = 1400 \text{ A}$

例如

 $I2=OFF$

Esempio:

Example: $Ne=ON ; 50\%$

例如

