

FICHE PRODUIT

PrimEvo

Éclairage des issues de secours KAUFEL®



Facile d'installation et de maintenance, la gamme d'éclairage des issues de secours PrimEvo de KAUFEL® permet de gagner en productivité et en fiabilité, notamment grâce à sa technologie LED proposée au meilleur rapport qualité/prix.



Gamme

Désignation	Référence	Technologie	Flux assigné	P/NP	IP/IK	Lampe veille /secours	Consommation W	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
BAES Évacuation (1 heure) - Classe II									
PRIMEVO 60L A	103 111 K	■	45 lm	NP	42/10	LED	1	230 V CA - 50Hz	T17041
PRIMEVO ET 60L A	103 161 K	■			65/10	LED			T17042
BAEH Habitation (5 heures) - Classe II									
PRIMEVO 10L A	103 131 K	■	8 lm	NP	42/10	LED	1	230 V CA - 50Hz	T17043
PRIMEVO ET 10L A	103 171 K	■			65/10	LED			T17044

Gamme vendue avec ses 3 étiquettes autocollantes réglementaires (uniquement pour l'évacuation) ■ Autotestable

Accessoires


Désignation	Référence
01 - Kit d'encastrement 50 % mural/plafond	642 102
01 - Porte-étiquette avec 3 étiquettes	663 325
02 - Kit d'encastrement 100 % mural/plafond	642 202
02 - Porte-étiquette avec 3 étiquettes	663 325
03 - Grille	642 015
Lot de 3 étiquettes de signalisation (flèche gauche, droite et bas)	663 330
Étiquette complémentaire "sortie de secours"	663 333
Vis anti-vandale pour vasque (sachet de 10)	671 510
Vis anti-vandale pour grille (sachet de 10)	672 520
Embout pour grille	673 520
Embout pour vis anti-vandale pour vasque	573 510



01





02

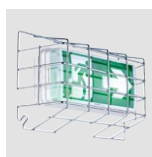

03

Dimensions

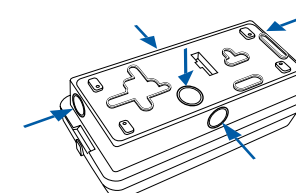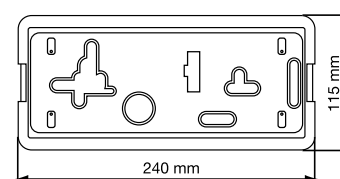

Équipez vos installations d'un boîtier de télécommande KAUFEL®

RECOMMANDÉ
pour PrimEvo



Fonctionnalités

	BT 12V	BT 5F	BT 4000
Allumage/extinction "blocs KAUFEL®"	■	■	■
Allumage/extinction "blocs KAUFEL®" avec respect ou non de la polarité	-	■	■
Allumage/extinction "multimarques" Uniquement pour les gammes Primo3, Brio+, Brio Eco3, Altiled, BrioSpot et Indulux (Respecter la polarité pour les installations en adressables)	-	■	-
Report d'allumage/extinction	■	■	■
Test SATI manuel et/ou automatique	-	■	■
Report défaut SATI	-	■	■
Initialisation du site (permet le non respect de la polarité du câblage au bus)	-	■*	-
- Fonctionnalité "locaux à sommeil" - BT à clé, contact CEN - Initialisation "jour/heure" des tests automatiques - Test d'autonomie des blocs pairs ou impairs - Pilotage produit et contact alarme - Zoning	-	-	■

Gamme

Référence	621 201	621 500	624 000
Alimentation	230 V CA - 50/60 Hz	230 V CA - 50/60 Hz	230 V CA - 50 Hz
Fonction principale	Standard	Multimarques	Multifonctions
Gammes équipées	Standard - SATI - Adressable		
Nbre de modules	4	4	6
Capacité de commande	500 blocs max.		
Dimensions (L x l x P)	90 x 70 x 70 mm	90 x 70 x 70 mm	105 x 90 x 58 mm
Section des fils max.	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Longueur de dénudage	5 mm	5 mm	5 mm

* Uniquement pour les gammes Primo3, Brio+, Brio Eco3, Altiled BrioSpot et Indulux

Réglementation

Article EC 12 §6

L'installation des blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée. Ceux-ci doivent être disposés à proximité de l'organe de commande général ou des organes de commande divisionnaires.

ABB France
Division Electrification Products
Produits et Systèmes Basse Tension
324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France

Administration des ventes KAUFEL®
Tél. : 03 86 86 48 40 / 41 / 42
Fax : 03 86 86 48 44

Assistance technique KAUFEL®
Tél. : 03 86 86 48 53

Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
E-mail : contact.center@fr.abb.com



Catalogue KAUFEL® 2018



www.abb.fr

Copyright © 2018 ABB
Tous droits de modifications sans préavis.