



Framia

Thiết kế tràn viền. Tinh tế trong từng chi tiết.



- Thiết kế tràn viền với đường cong thanh thoát hai bên, mỏng 7,8mm tính từ bề mặt lắp đặt
- Đèn nền LED chiếu sáng bền bỉ với tuổi thọ cao
- Dễ dàng lắp đặt và đảm bảo an toàn nhờ tấm gắn kim loại phủ nhựa cao cấp
- Đa dạng lựa chọn màu sắc, phù hợp cho mọi công trình từ thương mại, dân dụng đến khách sạn

Framia

Thiết kế trần viền.

Tinh tế trong từng chi tiết.

Kiểm tìm vẻ đẹp là hành trình bất tận của sự sáng tạo. Framia, dòng công tắc và ổ cắm trần viền từ ABB là hiện thân cho sự thấu hiểu sâu sắc và tôn vinh vẻ đẹp hiện đại. Với thiết kế tinh tế, đường nét mềm mại và kiểu dáng thanh mảnh, Framia khéo léo kết hợp giữa sự tối giản và nét sang trọng, giữa công năng và nghệ thuật, tạo ra sản phẩm vừa tiện ích vừa đẹp mắt. Mang phong cách tối giản vào không gian sống, Framia không chỉ là thiết bị điện mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tô điểm cho bức tường nhà bạn.



Framia dễ dàng hòa mình vào mọi không gian sống, từ khách sạn, căn hộ, đến văn phòng làm việc. Dù là phong cách hiện đại tối giản hay cổ điển sang trọng, Framia luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu cái đẹp và sự tinh tế.



Công trình dân dụng



Bề mặt trang nhã

Kết cấu mềm mại


Thiết kế vượt thời gian

Không chỉ dừng lại ở vai trò công tắc hay ổ cắm điện, Framia còn thể hiện phong cách sống tinh tế. Tại ABB, chúng tôi tin rằng một thiết kế tốt không chỉ làm đẹp không gian mà còn nâng tầm chất lượng sống. Dòng sản phẩm Framia với năm gam màu thời thượng chính là minh chứng rõ nét cho cam kết đó.



Công tắc thẻ từ 16A

Đăng cấp trong dịch vụ khách sạn được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ nhất. Framia không chỉ là thiết bị công tắc hay ổ cắm, mà còn là biểu tượng của sự tinh tế và cam kết mang đến trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Với thiết kế hoàn mỹ và tính năng trực quan, Framia đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của ngành dịch vụ khách sạn. Vượt xa một thiết bị điều khiển điện hay chiếu sáng thông thường, Framia là điểm nhấn hoàn thiện cho không gian lưu trú sang trọng và tiện nghi.

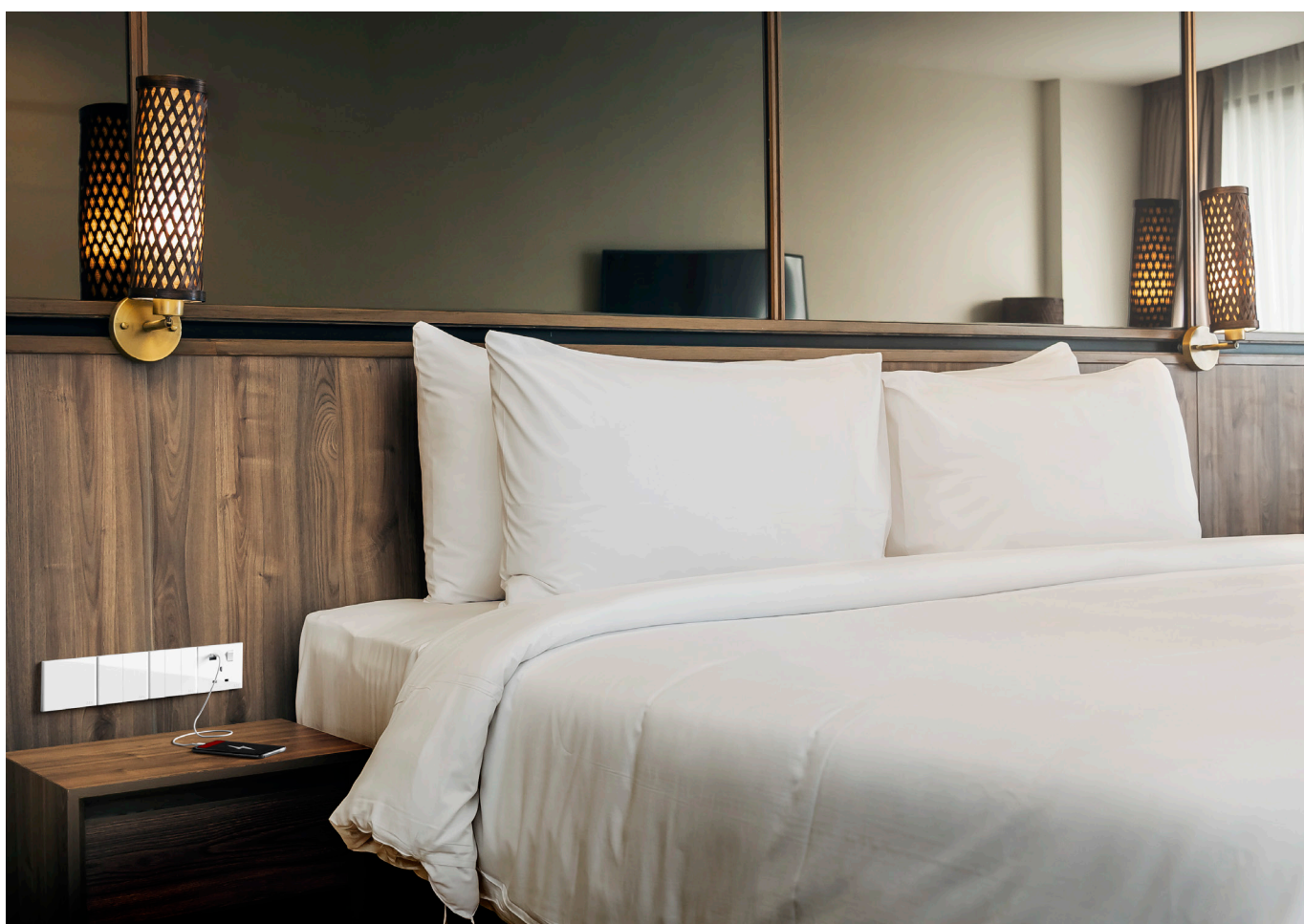

Khách sạn



Công trình thương mại

Framia không chỉ theo đuổi sự hoàn mỹ trong thiết kế mà còn chú trọng đến chất liệu và công nghệ chế tác. Sản phẩm được tạo nên từ nhựa cao cấp, hợp kim đồng và bạc, mang đến độ an toàn, bền bỉ vượt trội, lý tưởng cho các không gian thương mại có tần suất sử dụng cao. Mỗi chi tiết đều toát lên sự tinh xảo và mạnh mẽ, là kết tinh của những vật liệu chất lượng hàng đầu.

Dẫn đầu xu hướng với phong cách tối giản hiện đại

Với thiết kế tràn viền mềm mại và độ mỏng chỉ 7,8mm, Framia mang hơi thở của nghệ thuật tối giản vào cuộc sống thường ngày, trở thành một kiệt tác nghệ thuật độc đáo trên mọi bức tường.



01

 


02

- 01 Trắng
- 02 Trắng mờ - WM
- 03 Xám - SG
- 04 Đen mờ - MB
- 05 Vàng champagne - CH



03




04



05

Tính năng & Lợi ích

Đa dạng chức năng,
đáp ứng mọi nhu cầu

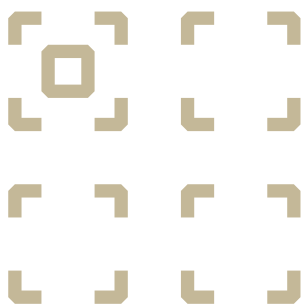


Hiệu suất và độ bền vượt trội

Sử dụng chất liệu nhựa PC cao cấp với khả năng chống cháy, chống tia UV tiên tiến, hạn chế biến dạng và phai màu khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Các chi tiết kim loại được chế tạo từ hợp kim đồng và bạc cao cấp, mang lại độ bền dài lâu và hiệu suất sử dụng tối ưu.

Đèn LED chỉ báo tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng.

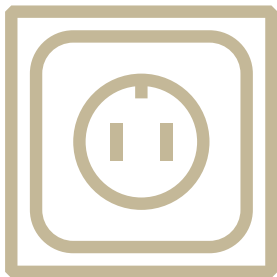


Dòng sản phẩm đa dạng

Tất cả ổ cắm đều trang bị màn che an toàn, với các phiên bản có hoặc không có công tắc và đèn LED chỉ báo.

Các loại ổ cắm chuẩn Anh, đa năng, Schuko và Âu-Mỹ (13A, 15A, 16A).

Tích hợp cổng sạc USB Type A+C trên ổ cắm chuẩn Anh và ổ cắm đa năng, hỗ trợ bộ sạc USB độc lập với công suất tối đa 65W.

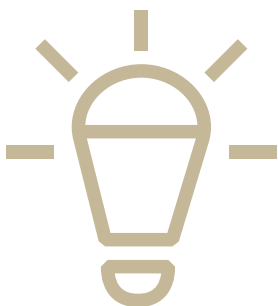

Tính năng chuyên biệt cho ngành dịch vụ khách sạn

Bộ sản phẩm đa dạng bao gồm ổ cắm dao cạo râu, công tắc thẻ từ với chức năng thời gian trễ, công tắc nhấn chuông (trong nhà và ngoài trời) có các chỉ báo "Không làm phiền" và "Dọn phòng".

An toàn là ưu tiên hàng đầu


 
Bảo vệ từng khoảnh khắc



Framia đạt tiêu chuẩn Anh, được chế tạo từ nhựa và hợp kim đồng và bạc cao cấp, đảm bảo độ an toàn và tin cậy tuyệt đối cho người dùng. Công tắc 16AX phù hợp với tải LED, mang lại hiệu quả sử dụng bền vững.


Dễ dàng lắp đặt


Tiết kiệm thời gian và công sức

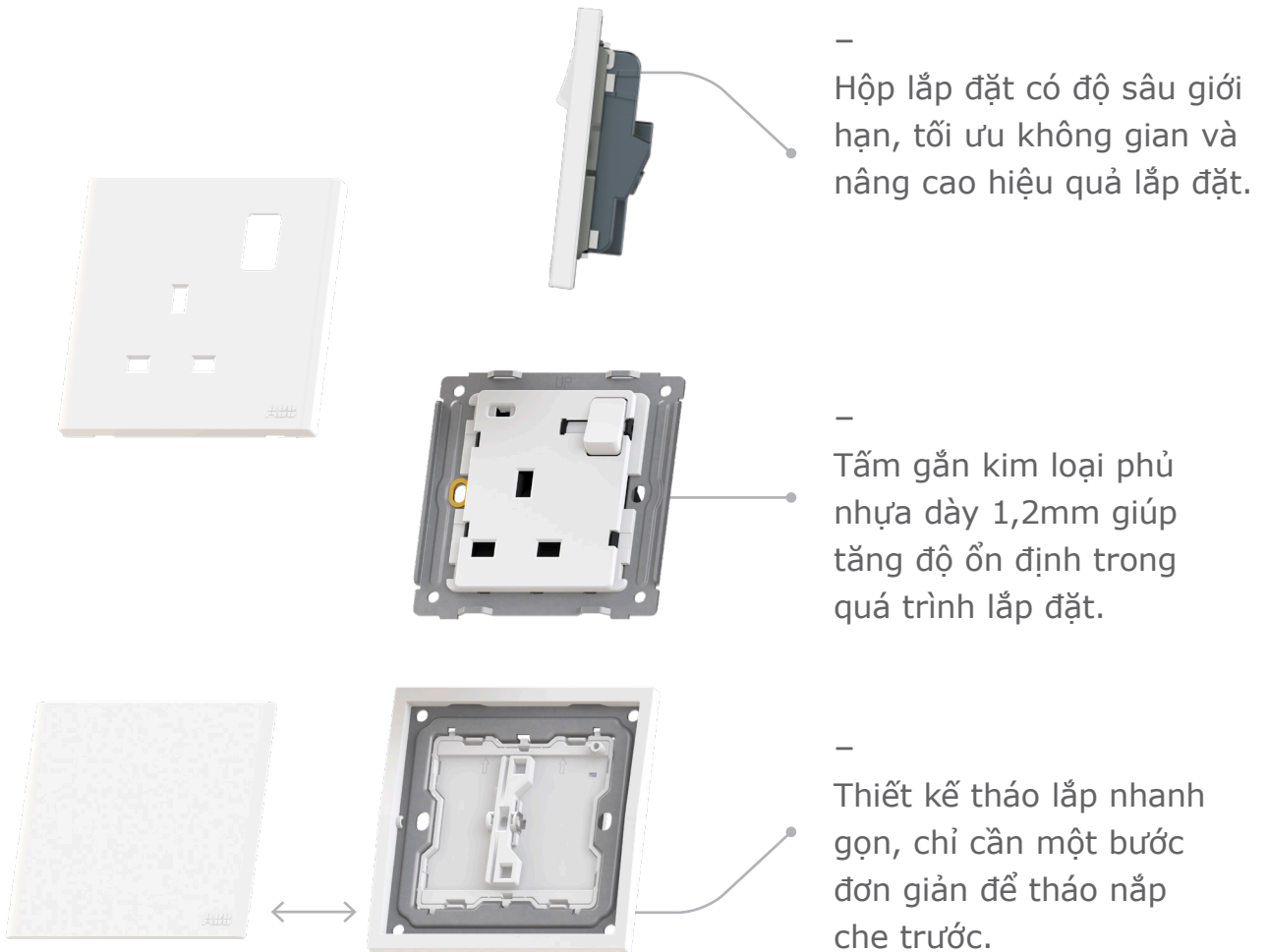



Framia


Công tắc


Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
	Bộ công tắc đơn 1 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC127	2TCZ211001R0060	1
Trắng mờ	BC127-WM	2TCZ211001R3960	1
Xám	BC127-SG	2TCZ211001R6360	1
Đen mờ	BC127-MB	2TCZ211001R4460	1
Vàng Champagne	BC127-CH	2TCZ211001R4160	1


	Bộ công tắc đôi 1 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC122	2TCZ211002R0060	1
Trắng mờ	BC122-WM	2TCZ211002R3960	1
Xám	BC122-SG	2TCZ211002R6360	1
Đen mờ	BC122-MB	2TCZ211002R4460	1
Vàng Champagne	BC122-CH	2TCZ211002R4160	1


	Bộ công tắc ba 1 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC123	2TCZ211003R0060	1
Trắng mờ	BC123-WM	2TCZ211003R3960	1
Xám	BC123-SG	2TCZ211003R6360	1
Đen mờ	BC123-MB	2TCZ211003R4460	1
Vàng Champagne	BC123-CH	2TCZ211003R4160	1

	Bộ công tắc bốn 1 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC124	2TCZ211004R0060	1
Trắng mờ	BC124-WM	2TCZ211004R3960	1
Xám	BC124-SG	2TCZ211004R6360	1
Đen mờ	BC124-MB	2TCZ211004R4460	1
Vàng Champagne	BC124-CH	2TCZ211004R4160	1

 Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
	Bộ công tắc đơn 2 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC125	2TCZ211005R0060	1
Trắng mờ	BC125-WM	2TCZ211005R3960	1
Xám	BC125-SG	2TCZ211005R6360	1
Đen mờ	BC125-MB	2TCZ211005R4460	1
Vàng Champagne	BC125-CH	2TCZ211005R4160	1

	Bộ công tắc đôi 2 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC126	2TCZ211006R0060	1
Trắng mờ	BC126-WM	2TCZ211006R3960	1
Xám	BC126-SG	2TCZ211006R6360	1
Đen mờ	BC126-MB	2TCZ211006R4460	1
Vàng Champagne	BC126-CH	2TCZ211006R4160	1

	Bộ công tắc ba 2 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC121	2TCZ211007R0060	1
Trắng mờ	BC121-WM	2TCZ211007R3960	1
Xám	BC121-SG	2TCZ211007R6360	1
Đen mờ	BC121-MB	2TCZ211007R4460	1
Vàng Champagne	BC121-CH	2TCZ211007R4160	1

	Bộ công tắc bốn 2 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC141	2TCZ211008R0060	1
Trắng mờ	BC141-WM	2TCZ211008R3960	1
Xám	BC141-SG	2TCZ211008R6360	1
Đen mờ	BC141-MB	2TCZ211008R4460	1
Vàng Champagne	BC141-CH	2TCZ211008R4160	1

Framia

Công tắc

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ công tắc đơn 1 chiều, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX

Trắng	BC110	2TCZ211010R0070	1
Trắng mờ	BC110-WM	2TCZ211010R3970	1
Xám	BC110-SG	2TCZ211010R6370	1
Đen mờ	BC110-MB	2TCZ211010R4470	1
Vàng Champagne	BC110-CH	2TCZ211010R4170	1



Bộ công tắc đôi 1 chiều, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX

Trắng	BC114	2TCZ211012R0070	1
Trắng mờ	BC114-WM	2TCZ211012R3970	1
Xám	BC114-SG	2TCZ211012R6370	1
Đen mờ	BC114-MB	2TCZ211012R4470	1
Vàng Champagne	BC114-CH	2TCZ211012R4170	1



Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
In chữ "ON"

Trắng	BC111	2TCZ211014R0070	1
Trắng mờ	BC111-WM	2TCZ211014R3970	1
Xám	BC111-SG	2TCZ211014R6370	1
Đen mờ	BC111-MB	2TCZ211014R4470	1
Vàng Champagne	BC111-CH	2TCZ211014R4170	1



Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
Có đèn LED chỉ báo
In chữ "ON"

Trắng	BC171	2TCZ211015R0070	1
Trắng mờ	BC171-WM	2TCZ211015R3970	1
Xám	BC171-SG	2TCZ211015R6370	1
Đen mờ	BC171-MB	2TCZ211015R4470	1
Vàng Champagne	BC171-CH	2TCZ211015R4170	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ công tắc đơn 2 chiều, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX

Trắng	BC112	2TCZ211011R0070	1
Trắng mờ	BC112-WM	2TCZ211011R3970	1
Xám	BC112-SG	2TCZ211011R6370	1
Đen mờ	BC112-MB	2TCZ211011R4470	1
Vàng Champagne	BC112-CH	2TCZ211011R4170	1



Bộ công tắc đôi 2 chiều, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX

Trắng	BC115	2TCZ211013R0070	1
Trắng mờ	BC115-WM	2TCZ211013R3970	1
Xám	BC115-SG	2TCZ211013R6370	1
Đen mờ	BC115-MB	2TCZ211013R4470	1
Vàng Champagne	BC115-CH	2TCZ211013R4170	1



Bộ công tắc đôi 1 chiều 2 cực, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
In chữ "ON"

Trắng	BC113	2TCZ211028R0070	1
Trắng mờ	BC113-WM	2TCZ211028R3970	1
Xám	BC113-SG	2TCZ211028R6370	1
Đen mờ	BC113-MB	2TCZ211028R4470	1
Vàng Champagne	BC113-CH	2TCZ211028R4170	1



Bộ công tắc đôi 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 20AX
Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
Có đèn LED chỉ báo
In chữ "ON"

Trắng	BC178	2TCZ211029R0070	1
Trắng mờ	BC178-WM	2TCZ211029R3970	1
Xám	BC178-SG	2TCZ211029R6370	1
Đen mờ	BC178-MB	2TCZ211029R4470	1
Vàng Champagne	BC178-CH	2TCZ211029R4170	1

Framia

Công tắc

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, in chữ "Waterheater" 20AX (dùng cho máy nước nóng)

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
Có đèn LED chỉ báo
In chữ "ON" & "Waterheater"

Trắng	BC171WH	2TCZ211016R0070	1
Trắng mờ	BC171WH-WM	2TCZ211016R3970	1
Xám	BC171WH-SG	2TCZ211016R6370	1
Đen mờ	BC171WH-MB	2TCZ211016R4470	1
Vàng Champagne	BC171WH-CH	2TCZ211016R4170	1



Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 32A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 32A
Có đèn LED chỉ báo


Trắng	BC176	2TCZ211018R0090	1
Trắng mờ	BC176-WM	2TCZ211018R3990	1
Xám	BC176-SG	2TCZ211018R6390	1
Đen mờ	BC176-MB	2TCZ211018R4490	1
Vàng Champagne	BC176-CH	2TCZ211018R4190	1



Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 32A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 32A
Có đèn LED chỉ báo

Trắng	BC176W	2TCZ211018R0091	1
Trắng mờ	BC176W-WM	2TCZ211018R3991	1
Xám	BC176W-SG	2TCZ211018R6391	1
Đen mờ	BC176W-MB	2TCZ211018R4491	1
Vàng Champagne	BC176W-CH	2TCZ211018R4191	1

 

Bộ công tắc nhân đơn 1 chiều, 10A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A

Trắng	BC430	2TCZ211021R0030	1
Trắng mờ	BC430-WM	2TCZ211021R3930	1
Xám	BC430-SG	2TCZ211021R6330	1
Đen mờ	BC430-MB	2TCZ211021R4430	1
Vàng Champagne	BC430-CH	2TCZ211021R4130	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ công tắc đơn 2 chiều 2 cực, có đèn LED, in chữ "Waterheater" 20AX (dùng cho máy nước nóng)

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 20AX
Có đèn LED chỉ báo
In chữ "ON" & "Waterheater"

Trắng	BC180	2TCZ211017R0070	1
Trắng mờ	BC180-WM	2TCZ211017R3970	1
Xám	BC180-SG	2TCZ211017R6370	1
Đen mờ	BC180-MB	2TCZ211017R4470	1
Vàng Champagne	BC180-CH	2TCZ211017R4170	1



Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 45A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 45A
Có đèn LED chỉ báo

Trắng	BC177	2TCZ211019R0090	1
Trắng mờ	BC177-WM	2TCZ211019R3990	1
Xám	BC177-SG	2TCZ211019R6390	1
Đen mờ	BC177-MB	2TCZ211019R4490	1
Vàng Champagne	BC177-CH	2TCZ211019R4190	1



Bộ công tắc đơn 1 chiều 2 cực, có đèn LED, 45A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 45A
Có đèn LED chỉ báo

Trắng	BC177W	2TCZ211019R0091	1
Trắng mờ	BC177W-WM	2TCZ211019R3991	1
Xám	BC177W-SG	2TCZ211019R6391	1
Đen mờ	BC177W-MB	2TCZ211019R4491	1
Vàng Champagne	BC177W-CH	2TCZ211019R4191	1




Bộ công tắc nhân đơn 2 chiều, 10A


Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A


Trắng	BC456	2TCZ211022R0030	1
Trắng mờ	BC456-WM	2TCZ211022R3930	1
Xám	BC456-SG	2TCZ211022R6330	1
Đen mờ	BC456-MB	2TCZ211022R4430	1
Vàng Champagne	BC456-CH	2TCZ211022R4130	1


Framia


Công tắc


Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
	Bộ nút nhấn đôi 1 chiều, 10A Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 10A		
Trắng	BC438	2TCZ211023R0030	1
Trắng mờ	BC438-WM	2TCZ211023R3930	1
Xám	BC438-SG	2TCZ211023R6330	1
Đen mờ	BC438-MB	2TCZ211023R4430	1
Vàng Champagne	BC438-CH	2TCZ211023R4130	1


	Bộ nút nhấn chuông, 10A Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 10A Có biểu tượng chuông		
Trắng	BC429	2TCZ211020R0030	1
Trắng mờ	BC429-WM	2TCZ211020R3930	1
Xám	BC429-SG	2TCZ211020R6330	1
Đen mờ	BC429-MB	2TCZ211020R4430	1
Vàng Champagne	BC429-CH	2TCZ211020R4130	1

	Bộ công tắc trung gian, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC150	2TCZ211009R0060	1
Trắng mờ	BC150-WM	2TCZ211009R3960	1
Xám	BC150-SG	2TCZ211009R6360	1
Đen mờ	BC150-MB	2TCZ211009R4460	1
Vàng Champagne	BC150-CH	2TCZ211009R4160	1

	Bộ công tắc bốn 2 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC191	2TCZ211026R0060	1
Trắng mờ	BC191-WM	2TCZ211026R3960	1
Xám	BC191-SG	2TCZ211026R6360	1
Đen mờ	BC191-MB	2TCZ211026R4460	1
Vàng Champagne	BC191-CH	2TCZ211026R4160	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
	Bộ nút nhấn ba 1 chiều, 10A Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 10A		
Trắng	BC439	2TCZ211030R0030	1
Trắng mờ	BC439-WM	2TCZ211030R3930	1
Xám	BC439-SG	2TCZ211030R6330	1
Đen mờ	BC439-MB	2TCZ211030R4430	1
Vàng Champagne	BC439-CH	2TCZ211030R4130	1

	Bộ công tắc điều khiển rèm Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 10A		
Trắng	BC149	2TCZ211024R0030	1
Trắng mờ	BC149-WM	2TCZ211024R3930	1
Xám	BC149-SG	2TCZ211024R6330	1
Đen mờ	BC149-MB	2TCZ211024R4430	1
Vàng Champagne	BC149-CH	2TCZ211024R4130	1

 	Bộ công tắc sáu 2 chiều, 16AX Điện áp hoạt động: 250V AC Dòng điện định mức: 16AX		
Trắng	BC198	2TCZ211027R0060	1
Trắng mờ	BC198-WM	2TCZ211027R3960	1
Xám	BC198-SG	2TCZ211027R6360	1
Đen mờ	BC198-MB	2TCZ211027R4460	1
Vàng Champagne	BC198-CH	2TCZ211027R4160	1

Framia

Ổ cắm

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ ổ cắm đơn đa năng có công tắc, 16A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A

Trắng	BC294	2TCZ212013R0060	1
Trắng mờ	BC294-WM	2TCZ212013R3960	1
Xám	BC294-SG	2TCZ212013R6360	1
Đen mờ	BC294-MB	2TCZ212013R4460	1
Vàng Champagne	BC294-CH	2TCZ212013R4160	1



Bộ ổ cắm đơn đa năng có công tắc tích hợp cổng USB Type A+C, 16A

Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A
Cổng sạc USB-C: Công suất tối đa 20W
Cổng sạc USB-A: Công suất tối đa 18W
Cổng sạc USB-A+C: Công suất tối đa 15W

Trắng	BC251	2TCZ212014R0060	1
Trắng mờ	BC251-WM	2TCZ212014R3960	1
Xám	BC251-SG	2TCZ212014R6360	1
Đen mờ	BC251-MB	2TCZ212014R4460	1
Vàng Champagne	BC251-CH	2TCZ212014R4160	1



Cổng sạc USB, Type A+C

Cổng sạc USB-C: Công suất tối đa 65W
Cổng sạc USB-A: Công suất tối đa 45W
Cổng sạc USB-A+C: Công suất tối đa 10W+45W

Trắng	BC249	2TCZ212016R0010	1
Trắng mờ	BC249-WM	2TCZ212016R3910	1
Xám	BC249-SG	2TCZ212016R6310	1
Đen mờ	BC249-MB	2TCZ212016R4410	1
Vàng Champagne	BC249-CH	2TCZ212016R4110	1



Bộ ổ cắm đơn 3 chấu, chuẩn Âu-Mỹ có tiếp đất, 16A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A

Trắng	BC244	2TCZ212021R0060	1
Trắng mờ	BC244-WM	2TCZ212021R3960	1
Xám	BC244-SG	2TCZ212021R6360	1
Đen mờ	BC244-MB	2TCZ212021R4460	1
Vàng Champagne	BC244-CH	2TCZ212021R4160	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc, 16A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A

Trắng	BC253	2TCZ212023R0060	1
Trắng mờ	BC253-WM	2TCZ212023R3960	1
Xám	BC253-SG	2TCZ212023R6360	1
Đen mờ	BC253-MB	2TCZ212023R4460	1
Vàng Champagne	BC253-CH	2TCZ212023R4160	1



Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc tích hợp cổng USB Type A+C, 16A

Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A
Cổng sạc USB-C: Công suất tối đa 20W
Cổng sạc USB-A: Công suất tối đa 18W
Cổng sạc USB-A+C: Công suất tối đa 15W


Trắng	BC250	2TCZ212015R0060	1
Trắng mờ	BC250-WM	2TCZ212015R3960	1
Xám	BC250-SG	2TCZ212015R6360	1
Đen mờ	BC250-MB	2TCZ212015R4460	1
Vàng Champagne	BC250-CH	2TCZ212015R4160	1



Bộ ổ cắm đôi 2 chấu, chuẩn Âu-Mỹ, có công tắc, 10A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 10A

Trắng	BC222	2TCZ212020R0030	1
Trắng mờ	BC222-WM	2TCZ212020R3930	1
Xám	BC222-SG	2TCZ212020R6330	1
Đen mờ	BC222-MB	2TCZ212020R4430	1
Vàng Champagne	BC222-CH	2TCZ212020R4130	1

 

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu, chuẩn Âu-Mỹ có tiếp đất, 16A

Điện áp hoạt động: 250V AC
Dòng điện định mức: 16A

Trắng	BC245	2TCZ212022R0060	1
Trắng mờ	BC245-WM	2TCZ212022R3960	1
Xám	BC245-SG	2TCZ212022R6360	1
Đen mờ	BC245-MB	2TCZ212022R4460	1
Vàng Champagne	BC245-CH	2TCZ212022R4160	1

Framia

Bộ ổ cắm dữ liệu

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ ổ cắm TV đơn

Dải tần số: 5-1000MHz

Trắng	BC301	2TCZ213001R0010	1
Trắng mờ	BC301-WM	2TCZ213001R3910	1
Xám	BC301-SG	2TCZ213001R6310	1
Đen mờ	BC301-MB	2TCZ213001R4410	1
Vàng Champagne	BC301-CH	2TCZ213001R4110	1



Bộ ổ cắm TV & FM đôi

Dải tần số: 5-1000MHz

Trắng	BC312	2TCZ213004R0010	1
Trắng mờ	BC312-WM	2TCZ213004R3910	1
Xám	BC312-SG	2TCZ213004R6310	1
Đen mờ	BC312-MB	2TCZ213004R4410	1
Vàng Champagne	BC312-CH	2TCZ213004R4110	1



Bộ ổ cắm điện thoại đơn

Kết nối chuẩn RJ11
UTP 4 cực

Trắng	BC321	2TCZ213005R0010	1
Trắng mờ	BC321-WM	2TCZ213005R3910	1
Xám	BC321-SG	2TCZ213005R6310	1
Đen mờ	BC321-MB	2TCZ213005R4410	1
Vàng Champagne	BC321-CH	2TCZ213005R4110	1



Bộ ổ cắm TV/điện thoại đôi

Dải tần số: 5-1000MHz
Kết nối chuẩn RJ11

Trắng	BC324	2TCZ213007R0010	1
Trắng mờ	BC324-WM	2TCZ213007R3910	1
Xám	BC324-SG	2TCZ213007R6310	1
Đen mờ	BC324-MB	2TCZ213007R4410	1
Vàng Champagne	BC324-CH	2TCZ213007R4110	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ ổ cắm TH vệ tinh đơn

Loại F, cách ly
Dải tần số: 5-1000MHz

Trắng	BC309	2TCZ213002R0010	1
Trắng mờ	BC309-WM	2TCZ213002R3910	1
Xám	BC309-SG	2TCZ213002R6310	1
Đen mờ	BC309-MB	2TCZ213002R4410	1
Vàng Champagne	BC309-CH	2TCZ213002R4110	1



Bộ ổ cắm TV, TH vệ tinh & FM ba

Dải tần số: 5-1000MHz
Loại F, cách ly

Trắng	BC313	2TCZ213003R0010	1
Trắng mờ	BC313-WM	2TCZ213003R3910	1
Xám	BC313-SG	2TCZ213003R6310	1
Đen mờ	BC313-MB	2TCZ213003R4410	1
Vàng Champagne	BC313-CH	2TCZ213003R4110	1



Bộ ổ cắm điện thoại đôi

Kết nối chuẩn RJ11
UTP 4 cực

Trắng	BC322	2TCZ213006R0010	1
Trắng mờ	BC322-WM	2TCZ213006R3910	1
Xám	BC322-SG	2TCZ213006R6310	1
Đen mờ	BC322-MB	2TCZ213006R4410	1
Vàng Champagne	BC322-CH	2TCZ213006R4110	1




Bộ ổ cắm TV/dữ liệu đôi


Dải tần số: 5-1000MHz
Kết nối chuẩn RJ45
Cat.5e
UTP 8 cực


Trắng	BC325	2TCZ213008R0010	1
Trắng mờ	BC325-WM	2TCZ213008R3910	1
Xám	BC325-SG	2TCZ213008R6310	1
Đen mờ	BC325-MB	2TCZ213008R4410	1
Vàng Champagne	BC325-CH	2TCZ213008R4110	1


Framia


Bộ ổ cắm dữ liệu


Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
	Bộ ổ cắm điện thoại & dữ liệu đôi RJ45 Cat.5e UTP 8 cực		
Trắng	BC323	2TCZ213009R0010	1
Trắng mờ	BC323-WM	2TCZ213009R3910	1
Xám	BC323-SG	2TCZ213009R6310	1
Đen mờ	BC323-MB	2TCZ213009R4410	1
Vàng Champagne	BC323-CH	2TCZ213009R4110	1


	Bộ ổ cắm dữ liệu đôi RJ45 Cat.5e UTP 8 cực		
Trắng	BC332	2TCZ213011R0010	1
Trắng mờ	BC332-WM	2TCZ213011R3910	1
Xám	BC332-SG	2TCZ213011R6310	1
Đen mờ	BC332-MB	2TCZ213011R4410	1
Vàng Champagne	BC332-CH	2TCZ213011R4110	1


	Bộ ổ cắm dữ liệu đôi RJ45 Cat.6 UTP 8 cực		
Trắng	BC329	2TCZ213013R0010	1
Trắng mờ	BC329-WM	2TCZ213013R3910	1
Xám	BC329-SG	2TCZ213013R6310	1
Đen mờ	BC329-MB	2TCZ213013R4410	1
Vàng Champagne	BC329-CH	2TCZ213013R4110	1

	Bộ ổ cắm dữ liệu đôi RJ45 Cat.6a UTP 8 cực		
Trắng	BC317	2TCZ213015R0010	1
Trắng mờ	BC317-WM	2TCZ213015R3910	1
Xám	BC317-SG	2TCZ213015R6310	1
Đen mờ	BC317-MB	2TCZ213015R4410	1
Vàng Champagne	BC317-CH	2TCZ213015R4110	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
	Bộ ổ cắm dữ liệu đơn RJ45 Cat.5e UTP 8 cực		
Trắng	BC331	2TCZ213010R0010	1
Trắng mờ	BC331-WM	2TCZ213010R3910	1
Xám	BC331-SG	2TCZ213010R6310	1
Đen mờ	BC331-MB	2TCZ213010R4410	1
Vàng Champagne	BC331-CH	2TCZ213010R4110	1


	Bộ ổ cắm dữ liệu đơn RJ45 Cat.6 UTP 8 cực		
Trắng	BC333	2TCZ213012R0010	1
Trắng mờ	BC333-WM	2TCZ213012R3910	1
Xám	BC333-SG	2TCZ213012R6310	1
Đen mờ	BC333-MB	2TCZ213012R4410	1
Vàng Champagne	BC333-CH	2TCZ213012R4110	1


	Bộ ổ cắm dữ liệu đơn RJ45 Cat.6a UTP 8 cực		
Trắng	BC318	2TCZ213014R0010	1
Trắng mờ	BC318-WM	2TCZ213014R3910	1
Xám	BC318-SG	2TCZ213014R6310	1
Đen mờ	BC318-MB	2TCZ213014R4410	1
Vàng Champagne	BC318-CH	2TCZ213014R4110	1


	Vỏ ổ cắm dữ liệu đơn		
Trắng	BC331-H	2TCZ213016R0010	1
Trắng mờ	BC331-H-WM	2TCZ213016R3910	1
Xám	BC331-H-SG	2TCZ213016R6310	1
Đen mờ	BC331-H-MB	2TCZ213016R4410	1
Vàng Champagne	BC331-H-CH	2TCZ213016R4110	1


Framia


Thiết bị chức năng


Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
	Bộ ổ cắm dao cạo râu Điện áp vào: 230V, 50Hz/60Hz Điện áp ra: 115V/230V, 20VA		
Trắng	BC401	2TCZ214001R0010	1
Trắng mờ	BC401-WM	2TCZ214001R3910	1
Xám	BC401-SG	2TCZ214001R6310	1
Đen mờ	BC401-MB	2TCZ214001R4410	1
Vàng Champagne	BC401-CH	2TCZ214001R4110	1


	Nút nhấn DND/MUR có biểu tượng chuông, 10A Điện áp định mức: 250V AC Dòng điện định mức: 16A Tích hợp đèn báo đỏ/xanh và biểu tượng chuông		
Trắng	BC403	2TCZ214003R0030	1
Trắng mờ	BC403-WM	2TCZ214003R3930	1
Xám	BC403-SG	2TCZ214003R6330	1
Đen mờ	BC403-MB	2TCZ214003R4430	1
Vàng Champagne	BC403-CH	2TCZ214003R4130	1

	Công tắc điều chỉnh độ sáng cho đèn LED Điện áp định mức: 220V-240V AC Tần số: 50-60Hz Dải công suất tải: 3-150VA Loại tải: - Đèn LED điều chỉnh được - Đèn sợi đốt - Đèn halogen nguồn 220V		
Trắng	BC405	2TCZ214006R0010	1
Trắng mờ	BC405-WM	2TCZ214006R3910	1
Xám	BC405-SG	2TCZ214006R6310	1
Đen mờ	BC405-MB	2TCZ214006R4410	1
Vàng Champagne	BC405-CH	2TCZ214006R4110	1

	Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Điện áp định mức: 220V AC Tần số: 50-60Hz Dải điều chỉnh: 500-25VA (từ cao xuống thấp)		
Trắng	BC422	2TCZ214007R0010	1
Trắng mờ	BC422-WM	2TCZ214007R3910	1
Xám	BC422-SG	2TCZ214007R6310	1
Đen mờ	BC422-MB	2TCZ214007R4410	1
Vàng Champagne	BC422-CH	2TCZ214007R4110	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
	Bộ công tắc thẻ từ, 16A Điện áp định mức: 250V AC Dòng điện định mức: 16A Khả năng tương thích tải: - Đèn sợi đốt: 4000W - Động cơ: 200VA - Đèn huỳnh quang: 200VA - Đèn tự chấn lưu: 100VA Thời gian trễ: 30 giây ~ 45 giây Tích hợp Đèn LED chỉ báo		
Trắng	BC402	2TCZ214002R0060	1
Trắng mờ	BC402-WM	2TCZ214002R3960	1
Xám	BC402-SG	2TCZ214002R6360	1
Đen mờ	BC402-MB	2TCZ214002R4460	1
Vàng Champagne	BC402-CH	2TCZ214002R4160	1

	Công tắc đôi DND/MUR có đèn LED, 10A Điện áp định mức: 250V AC Dòng điện định mức: 10A Liên động giữa các lỗ Tích hợp đèn báo đỏ/xanh và biểu tượng chuông		
Trắng	BC493	2TCZ214004R0030	1
Trắng mờ	BC493-WM	2TCZ214004R3930	1
Xám	BC493-SG	2TCZ214004R6330	1
Đen mờ	BC493-MB	2TCZ214004R4430	1
Vàng Champagne	BC493-CH	2TCZ214004R4130	1

	Công tắc điều chỉnh độ sáng cho đèn dạng xoay Điện áp định mức: 220V AC Tần số: 50-60Hz Dải điều chỉnh: 25-500VA Loại tải: - Đèn sợi đốt - Đèn halogen nguồn 220V		
Trắng	BC412	2TCZ214005R0010	1
Trắng mờ	BC412-WM	2TCZ214005R3910	1
Xám	BC412-SG	2TCZ214005R6310	1
Đen mờ	BC412-MB	2TCZ214005R4410	1
Vàng Champagne	BC412-CH	2TCZ214005R4110	1

Framia

Phụ kiện

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ đầu dây, cầu chì, 13A

Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 13A

Trắng	BC506	2TCZ215001R0040	1
Trắng mờ	BC506-WM	2TCZ215001R3940	1
Xám	BC506-SG	2TCZ215001R6340	1
Đen mờ	BC506-MB	2TCZ215001R4440	1
Vàng Champagne	BC506-CH	2TCZ215001R4140	1



Bộ đầu dây, cầu chì và công tắc, 13A

Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 13A
Có công tắc 2 cực

Trắng	BC508	2TCZ215011R0040	1
Trắng mờ	BC508-WM	2TCZ215011R3940	1
Xám	BC508-SG	2TCZ215011R6340	1
Đen mờ	BC508-MB	2TCZ215011R4440	1
Vàng Champagne	BC508-CH	2TCZ215011R4140	1



Bộ đầu dây 25A

Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 25A

Trắng	BC589	2TCZ215004R0070	1
Trắng mờ	BC589-WM	2TCZ215004R3970	1
Xám	BC589-SG	2TCZ215004R6370	1
Đen mờ	BC589-MB	2TCZ215004R4470	1
Vàng Champagne	BC589-CH	2TCZ215004R4170	1



Mặt che trơn đơn

Trắng	BC504	2TCZ215006R0010	1
Trắng mờ	BC504-WM	2TCZ215006R3910	1
Xám	BC504-SG	2TCZ215006R6310	1
Đen mờ	BC504-MB	2TCZ215006R4410	1
Vàng Champagne	BC504-CH	2TCZ215006R4110	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Bộ đầu dây, cầu chì, công tắc, và đèn LED, 13A

Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 13A
Có công tắc 2 cực
Có đèn LED chỉ báo

Trắng	BC507	2TCZ215002R0040	1
Trắng mờ	BC507-WM	2TCZ215002R3940	1
Xám	BC507-SG	2TCZ215002R6340	1
Đen mờ	BC507-MB	2TCZ215002R4440	1
Vàng Champagne	BC507-CH	2TCZ215002R4140	1



Bộ đầu dây, cầu chì và đèn LED, 13A

Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 13A
Có đèn LED chỉ báo

Trắng	BC577	2TCZ215003R0040	1
Trắng mờ	BC577-WM	2TCZ215003R3940	1
Xám	BC577-SG	2TCZ215003R6340	1
Đen mờ	BC577-MB	2TCZ215003R4440	1
Vàng Champagne	BC577-CH	2TCZ215003R4140	1



Bộ đầu dây 45A

Điện áp định mức: 250V AC
Dòng điện định mức: 45A

Trắng	BC590	2TCZ215005R0090	1
Trắng mờ	BC590-WM	2TCZ215005R3990	1
Xám	BC590-SG	2TCZ215005R6390	1
Đen mờ	BC590-MB	2TCZ215005R4490	1
Vàng Champagne	BC590-CH	2TCZ215005R4190	1



Mặt che trơn đôi

Trắng	BC505	2TCZ215007R0010	1
Trắng mờ	BC505-WM	2TCZ215007R3910	1
Xám	BC505-SG	2TCZ215007R6310	1
Đen mờ	BC505-MB	2TCZ215007R4410	1
Vàng Champagne	BC505-CH	2TCZ215007R4110	1

Framia

Phụ kiện

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------



Khung đôi

Trắng	BC621	2TCZ215008R0010	1
Trắng mờ	BC621-WM	2TCZ215008R3910	1
Xám	BC621-SG	2TCZ215008R6310	1
Đen mờ	BC621-MB	2TCZ215008R4410	1
Vàng Champagne	BC621-CH	2TCZ215008R4110	1



Khung bốn

Trắng	BC641	2TCZ215010R0010	1
Trắng mờ	BC641-WM	2TCZ215010R3910	1
Xám	BC641-SG	2TCZ215010R6310	1
Đen mờ	BC641-MB	2TCZ215010R4410	1
Vàng Champagne	BC641-CH	2TCZ215010R4110	1

Sản phẩm	Loại	Mã đặt hàng	Đóng gói
----------	------	-------------	----------




Khung ba

Trắng	BC631	2TCZ215009R0010	1
Trắng mờ	BC631-WM	2TCZ215009R3910	1
Xám	BC631-SG	2TCZ215009R6310	1
Đen mờ	BC631-MB	2TCZ215009R4410	1
Vàng Champagne	BC631-CH	2TCZ215009R4110	1


Framia

Kích thước


Kích thước khung đơn

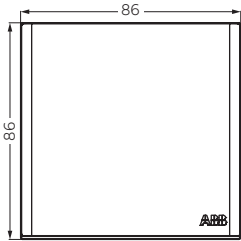


Khoảng cách giữa các vít cố định khung đơn

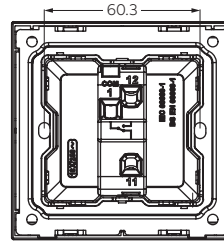


Kích thước khung đôi

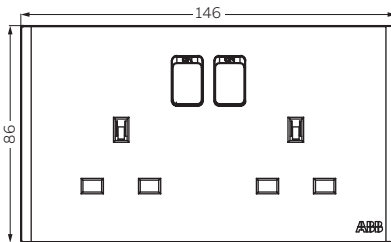


Khoảng cách giữa các vít cố định khung đôi

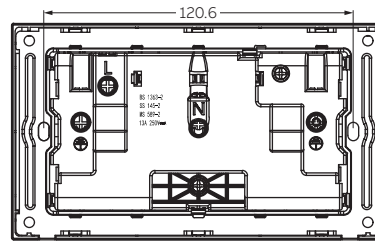

Kích thước Ổ cắm dao cạo râu

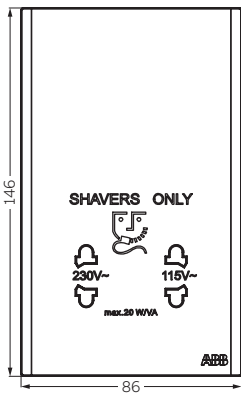


Khoảng cách giữa các vít cố định Ổ cắm dao cạo râu

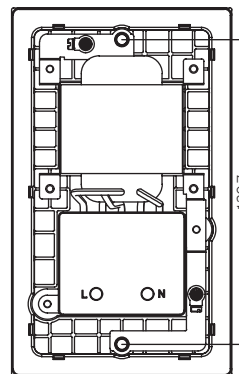


Framia


Sơ đồ đấu nối

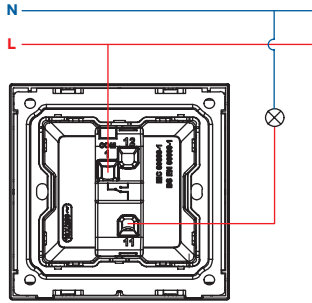


Công tắc đơn 1 chiều

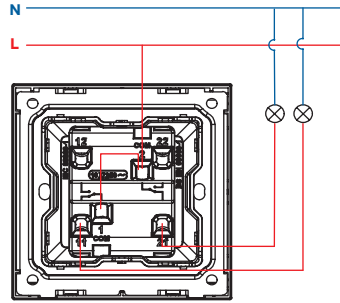


Công tắc đôi 1 chiều

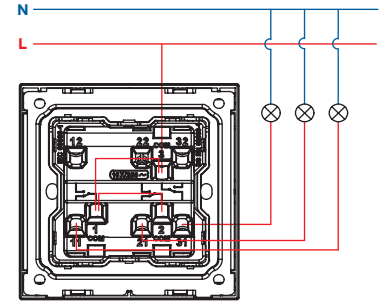


Công tắc ba 1 chiều

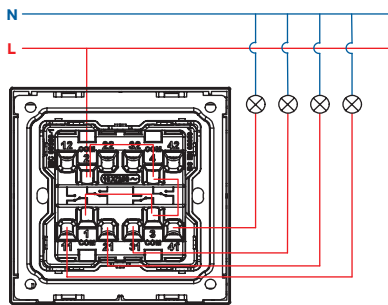


Công tắc bốn 1 chiều

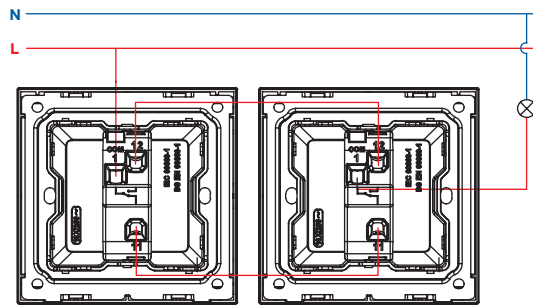


Công tắc đơn 2 chiều

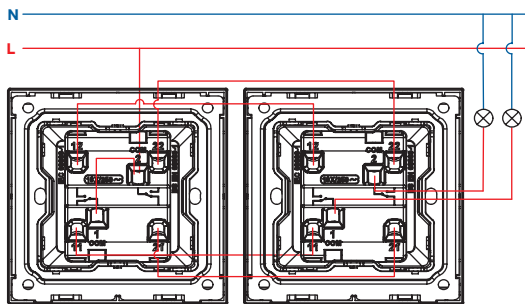


Công tắc đôi 2 chiều

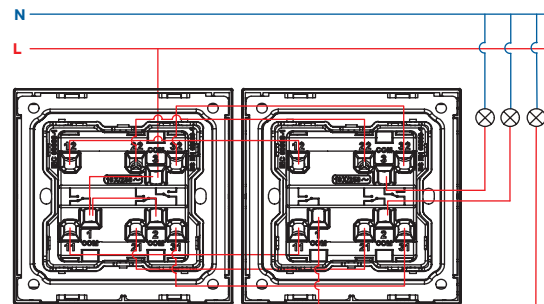

Công tắc ba 2 chiều

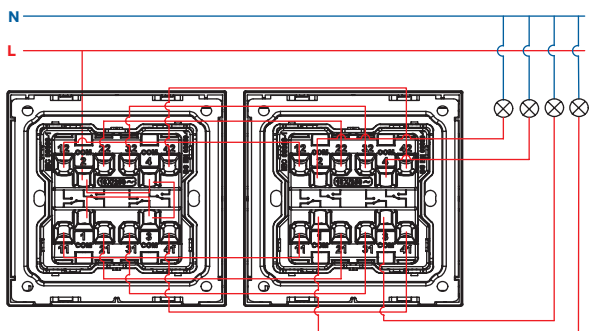


Công tắc bốn 2 chiều

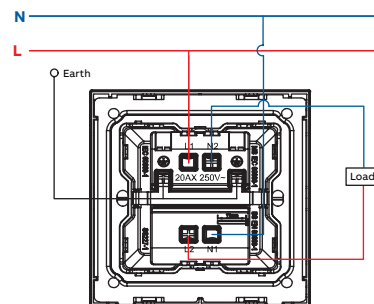


Công tắc đơn 1 chiều 2 cực 20AX

Framia


Sơ đồ đấu nối

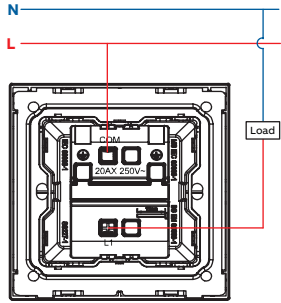


Công tắc đơn 1 chiều 20AX

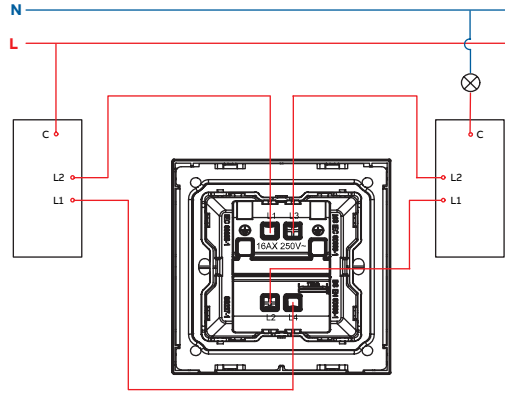


Công tắc trung gian đơn

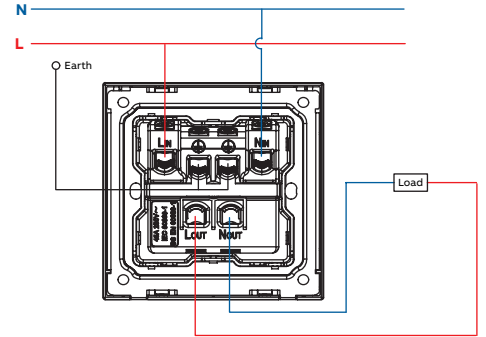


Công tắc đơn 1 chiều 2 cực 32A/45A

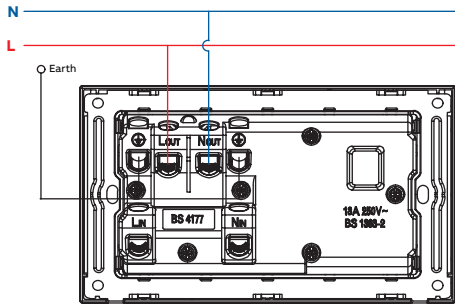


Bộ công tắc dùng cho bếp điện

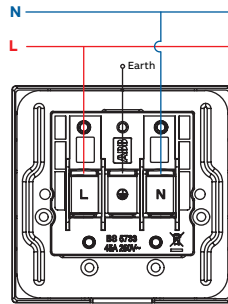


Bộ đầu dây 45A

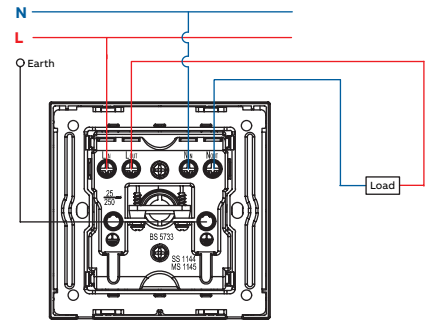


Bộ đầu dây 25A

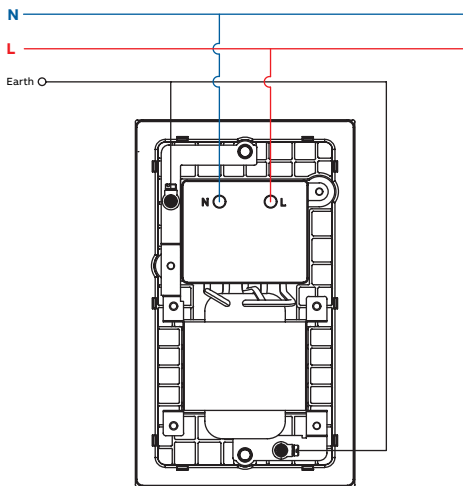

Bộ công tắc dao cạo râu

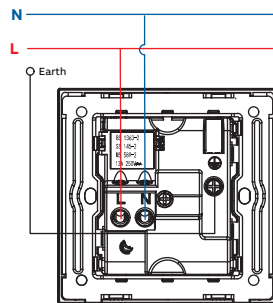


Ổ cắm đơn có công tắc 13A

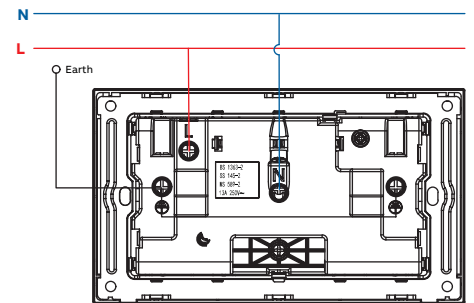


Ổ cắm đôi có công tắc 13A

Framia


Sơ đồ đấu nối

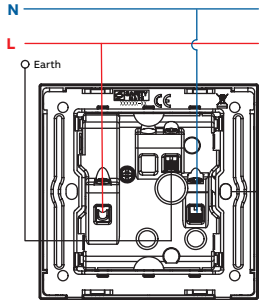


Ổ cắm đơn có công tắc 5A

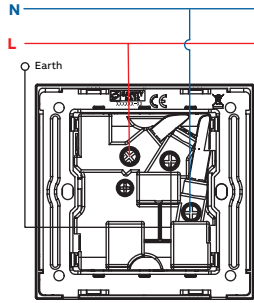


Ổ cắm đơn có công tắc 15A

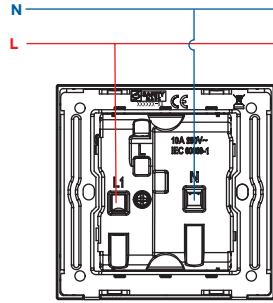


Ổ cắm đôi chuẩn Âu-Mỹ có công tắc 10A

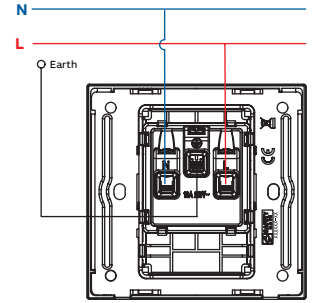


Ổ cắm đơn/đôi chuẩn Âu-Mỹ có tiếp đất 16A

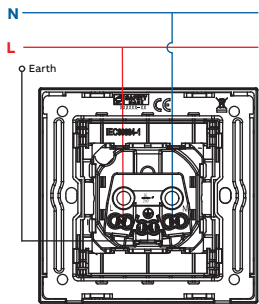


Ổ cắm đơn chuẩn SCHUKO 16A

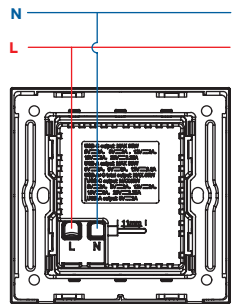


Cổng sạc USB đôi, Type A+C

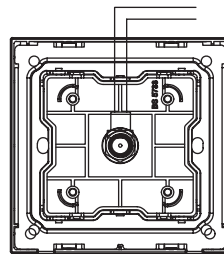

Ổ cắm TV đơn


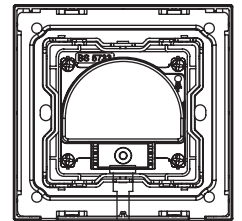


Ổ cắm TV&FM đôi/ Ổ cắm TV ba/ Ổ cắm Vệ tinh & FM

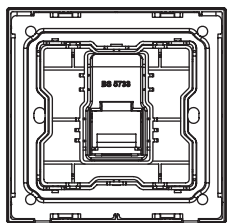



Ổ cắm điện thoại 1G

SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI

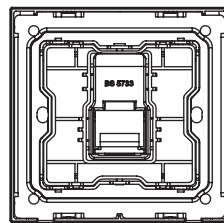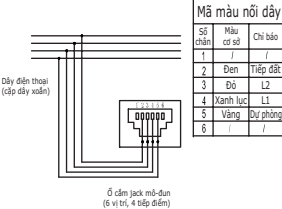


Ổ cắm dữ liệu 1G/2G


SƠ ĐỒ ĐẦU NỐI

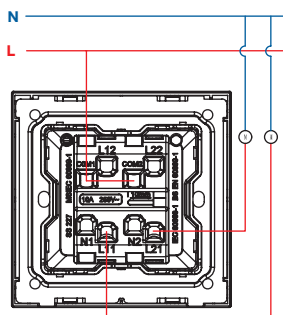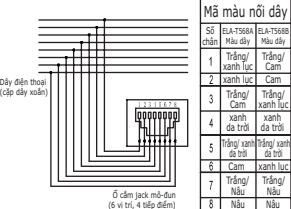

Công tắc điều khiển rêm

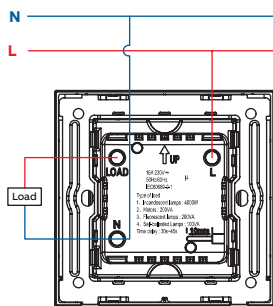

Công tắc thẻ từ

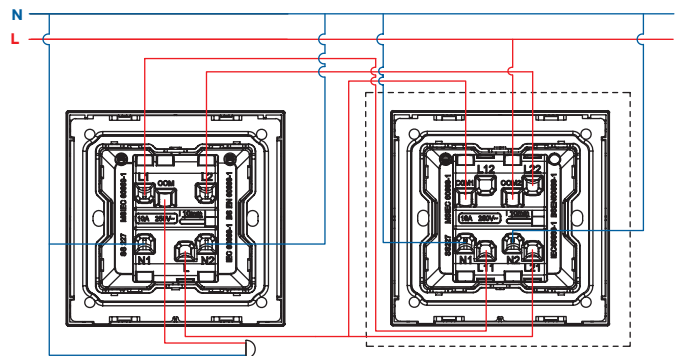


Công tắc chuông DND/MUR (bên ngoài)


Công tắc DND/MUR (trong phòng)

Framia


Sơ đồ đấu nối

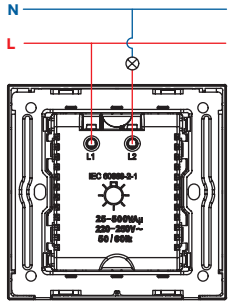


Công tắc điều chỉnh độ sáng cho đèn dạng xoay

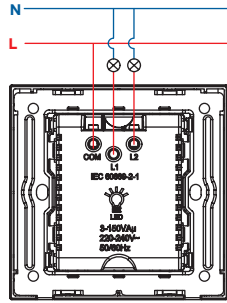


Công tắc điều chỉnh độ sáng cho đèn LED - Hoạt động 1 chiều

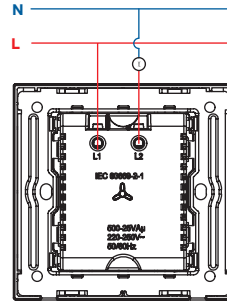

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt

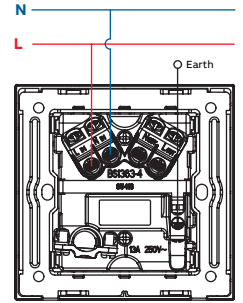

Bộ đầu dây, cầu chì

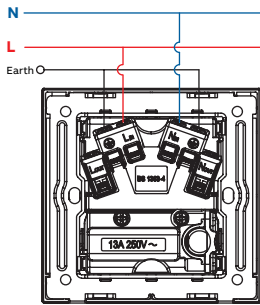

Bộ đầu dây, cầu chì và công tắc

Framia

Các Tiêu chuẩn Quốc tế

Mô tả sản phẩm	Tiêu chuẩn	Tiêu chuẩn
Công tắc	IEC60669-1 BSEN60669-1 SS 227 MSIEC60669-1	Công tắc cho các thiết bị gia dụng và các thiết bị lắp đặt điện cố định tương tự
Bộ điều khiển bếp điện	BS4177 IEC60669-1 BS1363-2 SASO 2203	Thông số kỹ thuật cho bộ điều khiển bếp điện Công tắc cho các thiết bị gia dụng và các thiết bị lắp đặt điện cố định tương tự Thông số kỹ thuật cho ổ cắm có công tắc và không có công tắc 13 A
Ổ cắm 16A	IEC60884-1	Phích cắm và ổ cắm cho dân dụng và các mục đích tương tự Phần 1: các yêu cầu chung
Ổ cắm dao cạo râu	IEC60558-1 IEC60558-2-5	An toàn của máy biến áp nguồn, bộ nguồn và các thiết bị tương tự - Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy biến áp dao cạo râu và bộ cấp nguồn dao cạo râu
Công tắc điều chỉnh độ sáng/ Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt/ công tắc thẻ từ	IEC60669-2-1	Công tắc cho các thiết bị gia dụng và các thiết bị lắp đặt điện cố định tương tự - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể - Công tắc điện tử
Viễn thông	BS5733	Yêu cầu chung cho các phụ kiện điện
Bộ đầu dây cầu chì	BS 1363-4 SS403	Thông số kỹ thuật cho các Bộ kết nối cầu chì 13 A, có công tắc và không có công tắc
Bộ đầu dây 25A/45A	BS 5733 MS1144 MS1145	Yêu cầu chung cho các phụ kiện điện
Tấm ốp	BS5733	Yêu cầu chung cho các phụ kiện điện
Bộ điều khiển nhiệt độ	IEC60730-1 / EN60730-1 IEC60730-2-9 / EN60730-2-9	Bộ điều khiển điện tử động - Phần 1: Yêu cầu chung Bộ điều khiển điện tử động - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với bộ điều khiển cảm biến nhiệt độ
Cổng sạc USB	IEC62368-1 IEC 61000-6-3/ EN IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-1/ EN IEC 61000-6-1	Thiết bị âm thanh/hình ảnh, công nghệ thông tin và truyền thông - Phần 1: Yêu cầu an toàn Tương thích điện từ (EMC) - Phần 6-3: Tiêu chuẩn đặc trưng - Tiêu chuẩn phát xạ đối với thiết bị trong môi trường dân cư Tương thích điện từ (EMC) - Phần 6-1: Tiêu chuẩn đặc trưng - Tiêu chuẩn miễn nhiễm đối với môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp nhẹ





Liên hệ chúng tôi

Ban Công nghệ Điện ABB

Trụ sở chính tại TP HCM:

Tầng 19, Friendship Tower, 31 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 39431488
Fax: +84 28 39431480

Văn phòng tại Hà Nội:

Tầng 9, Horison Tower, 40 Cát Linh,
Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 37480999
Fax: +84 24 37481999

Nhà máy Giải pháp Phân phối Điện tại Bắc Ninh

Lô C3, Đường TS3
Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: +84 222 3908370
Fax: +84 222 3908371

Hotline Ban Công nghệ Điện: 0325 988 688



Website ABB



Facebook ABB



Zalo OA ABB

