

Nouveau

Interrupteur
différentiel
à raccordement
rapide
FH202S



- 25 / 40 / 63 Ampères
- Type A et AC
- 30 mA

Support d'étiquette intégré




Bornes amont à raccordement rapide

Capot amovible de protection cadenassable



Bornes de test présence tension en face avant

Pour plus de support

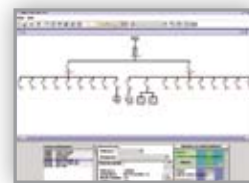

Pour plus de qualité



Power and productivity
for a better world™



Nouveau

Interrupteur
différentiel
à raccordement
rapide
FH202S



Nouveau



Version à raccordement rapide



Sensibilité mA	Calibre A	Réf. Commerciale	
		Type AC	Type A
30	25	444041	444141
	40	444051	444151
	63	444061	444161

Pour plus de rapidité

Section mm ²	Intensité max. A	Nombre de modules	Conditionnement	Type	Réf. Commerciale
Jeu de barres à picots pour raccordement Interrupteur Différentiel et 11 disjoncteurs Phase/Neutre					
10	63	13	5 kits complets*	Peigne P + N 13 modules SN201	190161

* : 1 kit comprend : 1 peigne Phase 13 modules + 1 peigne Neutre 13 modules.

Version à vis

Sensibilité mA	Calibre A	Réf. Commerciale	
		Type AC	Type A
Bipolaire FH202 (instantané)			
30	25	443041	443141
	40	443051	443151
	63	443061	443161

Pour plus de facilité

Section mm ²	Intensité max. A	Nombre de modules	Conditionnement	Type	Réf. Commerciale
Jeu de barres à picots pour raccordement Interrupteur Différentiel et 11 disjoncteurs Phase/Neutre					
10	63	13	5 kits complets*	Peigne ID + 11 SN201 (N+P+CAPOT)	190160

* 1 kit comprend : 1 peigne Phase + 1 peigne Neutre + 1 Capot Interrupteur Différentiel + 1 étiquette «flash» + 3 couples cache-picots.

