

B23 med M-bus

Lättanvänd MID-godkänd trefas elmätare med kommunikation



ABB EQ-mätare berättar historien bakom varje kilowattimme!

Trefasmätare B23 stål

B23 stål är en MID-godkänd och lättanvänd trefasmätare för direktmätning upp till 65A med inbyggd M-bus kommunikation. M-bus kommunikationen möjliggör fjärravläsning av aktiv energi, aktiv effekt, spänning, ström, frekvens och effektfaktorn. Utöver M-bus finns även puls/alarm utgång. B23 har en stor och tydlig display och är endast 4-moduler bred.

B23 silver

B23 silver erbjuder samma specifikationer som B23 stål, men med utökad funktionalitet:


- Mätning av import/export
- Mätning av reaktiv energi
- Resetbart register
- Två utgångar (puls/alarm) och två ingångar (för räkning av pulser)



Produkt	Funktionsnivå	E-nummer	Beställningsnummer
B23 113-100	Stål	E0900038	2CMA100165R1000
B23 313-100	Silver	E0900043	2CMA100170R1000


Trefasmätare B-serien

Kopplingsschema

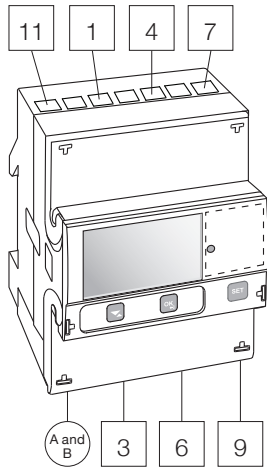



1, 4, 7 – Fas in
3, 6, 9 – Fas ut
11 – Nolledare

Dimensioner

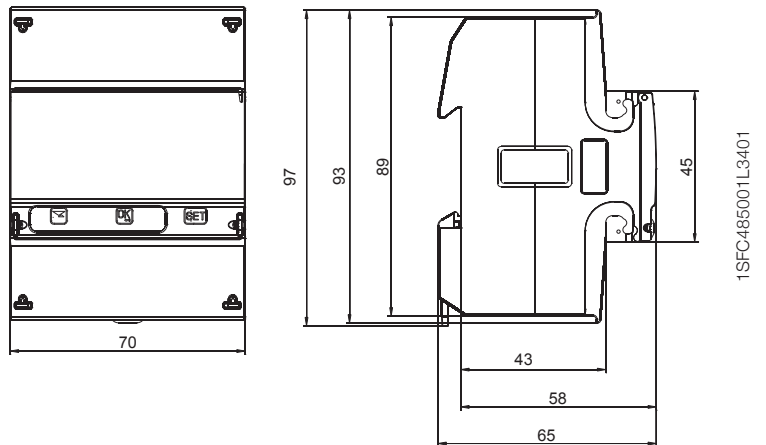


1SFC485001L3401

Plintar

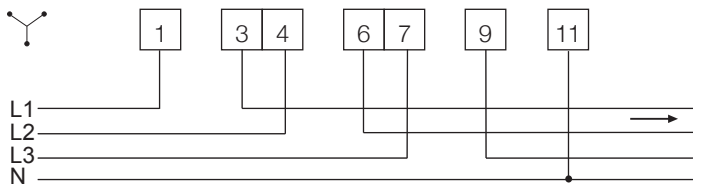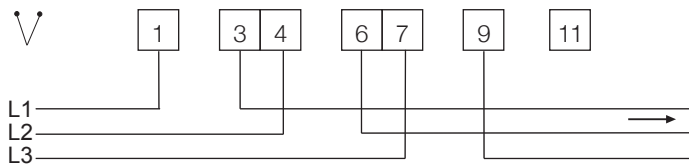


Kommunikation

M-Bus

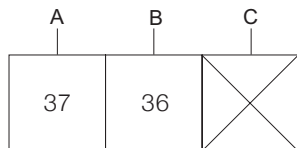


In- och utgångar

2 utgångar, 2 ingångar

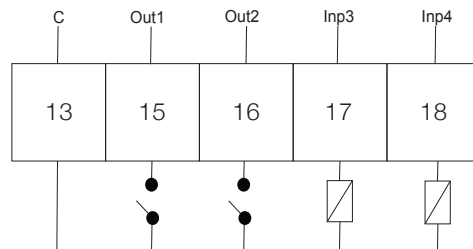

1 utgång

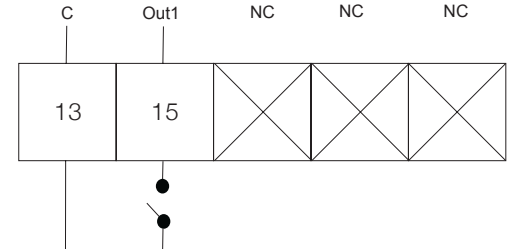

För ytterligare information kontakta:

ABB AB

Lågspänningsprodukter

Tel: 021 32 50 00

Fax: 0155 28 81 10

E-Mail: kundservice.cewe-control@se.abb.com

www.abb.se/lagspanning

Informationen i detta dokument är föremål för förändringar utan föregående meddelande och skall inte betraktas som ett åtagande från ABB. ABB tar inget ansvar för eventuella felskrivningar som kan uppträda i detta dokument.

Power and productivity
for a better world™

