



Element®

Nič nie je krajšie ako úsmevy detí. Urobíme pre ne čokoľvek.
Element® je farebnou pohodou pre každý deň. Je ako každodenná
oslava narodenín v novom dome, keď je rodina pohromade.



—
biela / biela



—
biela / ľadová biela



—
biela / ľadová šedá



—
slonová kosť / ľadová biela



 
—
kávová / ľadová opáľová



Element

Element®

Spínače

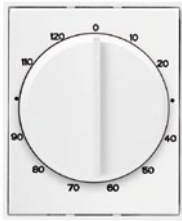
	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý			
	3559-A06345	Pre spínače radenia 1, 6, 7.	biela / ľadová biela	3558E-A00651 01	20
	3559-A07345	Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.	biela / biela	3558E-A00651 03	20
	3559-A91345		biela / ľadová šedá	3558E-A00651 04	20
	3559-A86345		slonová kosť / ľad. biela	3558E-A00651 21	20/1
	3558-A01340		kávová / ľadová opáľová	3558E-A00651 25	20/1
	3558-A06340				
	3558-A07340				
	3558-A91342				
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý			
	3559-A21345	s čírym priezorom	biela / ľadová biela	3558E-A00653 01	20
	3559-A06345	Pre spínače radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	biela / biela	3558E-A00653 03	20
	3559-A25345	Pre ovládače radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	biela / ľadová šedá	3558E-A00653 04	20
	3559-A07345		slonová kosť / ľad. biela	3558E-A00653 21	20/1
	3559-A91345		kávová / ľadová opáľová	3558E-A00653 25	20/1
	3559-A86345				
	3558-A01340				
	3558-A21342				
	3558-A25342				
	3558-A06340				
	3558-A07340				
	3558-A91342				
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s popisovým poľom			
	3559-A06345	Pre spínače radenia 1, 6, 7.	biela / ľadová biela	3558E-A00610 01	5
	3559-A07345	Pre ovládače radenia 1/0, 6/0.	biela / biela	3558E-A00610 03	5
	3559-A91345		biela / ľadová šedá	3558E-A00610 04	5/1
	3559-A86345		slonová kosť / ľad. biela	3558E-A00610 21	5/1
	3558-A01340		kávová / ľadová opáľová	3558E-A00610 25	5/1
	3558-A06340				
	3558-A07340				
	3558-A91342				
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	3558E-A00610 ..	Pole popisové			
		Pre kryt jednoduchý s popisovým poľom.		3558E-A10	50/10
	3558E-A00610 ..	Pole popisové so symbolom zvončeka			
		Pre kryt jednoduchý s popisovým poľom.		3558E-A10/1	50/10
	3558E-A00610 ..	Pole popisové so symbolom svetla			
		Pre kryt jednoduchý s popisovým poľom.		3558E-A10/2	50/10
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	3559-A02345	Kryt jednoduchý s potlačou,			
	3558-A02340	s čírym priezorom	biela / ľadová biela	3558E-A00655 01	5/1
		Pre spínače radenia 2S (2).	biela / biela	3558E-A00655 03	5/1
			biela / ľadová šedá	3558E-A00655 04	5/1
			slonová kosť / ľad. biela	3558E-A00655 21	5/1
			kávová / ľadová opáľová	3558E-A00655 25	5/1
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s potlačou,			
		s čírym priezorom	biela / ľadová biela	3558E-A00933 01	5
		Pre spínače radenia 3S (3).	biela / biela	3558E-A00933 03	5/1
		Je možné kombinovať s tlejivkou 3916-62220	biela / ľadová šedá	3558E-A00933 04	5/1
		(upevňuje sa do prídržnej dosky krytu spínača).	slonová kosť / ľad. biela	3558E-A00933 21	5/1
			kávová / ľadová opáľová	3558E-A00933 25	5/1
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	

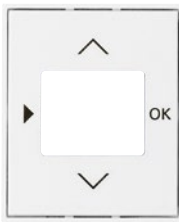
 
Poznámky:

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
3559-A05345 3559-A52345 3559-A53345 3559-A87345 3558-A05340 3558-A52340 3558-A87340	Kryt delený Pre spínače radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Pre ovládač radenia 1/0+1/0.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3558E-A00652 01 3558E-A00652 03 3558E-A00652 04 3558E-A00652 21 3558E-A00652 25	20 20 20 20/1 20/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3559-A92445	Kryt spínača kartového	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3559E-A00700 01 3559E-A00700 03 3559E-A00700 04 3559E-A00700 21 3559E-A00700 25	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001101A0918	Kryt spínača s otočným ovládačom Pre trojstupňový spínač s nulovou polohou.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3294E-A00170 01 3294E-A00170 03 3294E-A00170 04 3294E-A00170 21 3294E-A00170 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Ovládač zvončekový trojnásobný	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá	3171E-A00300 01 3171E-A00300 03 3171E-A00300 04	10/1 10/1 10/1	
Element®	1 A, 50 V		1 2 3 4 5 6 7 8		
TV+R 5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 TV+R+SAT 5011-A3303	Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej (a satelitnej)	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5011E-A00300 01 5011E-A00300 03 5011E-A00300 04 5011E-A00300 21 5011E-A00300 25	10 10 10 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
5013U-A00103	Kryt zásuvky telefónnej jednonásobnej	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5013E-A00213 01 5013E-A00213 03 5013E-A00213 04 5013E-A00213 21 5013E-A00213 25	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
5013U-A00105	Kryt zásuvky telefónnej dvojnásobnej	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5013E-A00215 01 5013E-A00215 03 5013E-A00215 04 5013E-A00215 21 5013E-A00215 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	5013U-A00151	Kryt zásuvky ISDN koncovej jednonásobnej	biela / ľadová biela	5013E-A00251 01	5/1
			biela / biela	5013E-A00251 03	5/1
			biela / ľadová šedá	5013E-A00251 04	5/1
			slonová kosť / ľad. biela	5013E-A00251 21	5/1
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	5013U-A00152	Kryt zásuvky ISDN priebežnej dvojnásobnej	biela / ľadová biela	5013E-A00252 01	5/1
			biela / biela	5013E-A00252 03	5/1
			biela / ľadová šedá	5013E-A00252 04	5/1
			slonová kosť / ľad. biela	5013E-A00252 21	5/1
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0420 2CKA000230A0426 2CKA006400A0094	Kryt zásuvky reproduktorovej, komunikačnej priamej alebo prístroja nabíjacieho USB Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pre komunikačné zásuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabíjací prístroj USB.	biela / ľadová biela	5014E-A00040 01	10/1
			biela / biela	5014E-A00040 03	10/1
			biela / ľadová šedá	5014E-A00040 04	10/1
			slonová kosť / ľad. biela	5014E-A00040 21	10/1
			kávoval / ľadová opáľová	5014E-A00040 25	10/1
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
		Regulátor hlasitosti Vstupné nf napätie: max. 100 V _{ef} Regulovaný výstupný nf výkon: 0 - 5 W	biela / ľadová biela	5016E-A10100 01	1
			biela / biela	5016E-A10100 03	1
			biela / ľadová šedá	5016E-A10100 04	1
			slonová kosť / ľad. biela	5016E-A10100 21	1
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	5014E-B010.. 5014E-A030..	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom. S kovovým upevňovacím strmeňom. Pre rôzne komunikačné alebo reproduktorové zásuvky je nutné použiť zodpovedajúcu nosnú masku (pozrite strany 243, 238).	biela / ľadová biela	5014E-A00100 01	10
			biela / biela	5014E-A00100 03	10
			biela / ľadová šedá	5014E-A00100 04	10
			slonová kosť / ľad. biela	5014E-A00100 21	10/1
			kávoval / ľadová opáľová	5014E-A00100 25	10/1
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
	Moduly Panduit 3917U-A00200	Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™ alebo pre prístroj osvetlenia s LED Na upevnenie až troch prvkov systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ (ABB s.r.o. ich nedodáva). Pre prístroj osvetlenia s LED a šikmým vývodom.	biela / ľadová biela	5014E-A00400 01	10
			biela / biela	5014E-A00400 03	10/1
			biela / ľadová šedá	5014E-A00400 04	10/1
			slonová kosť / ľad. biela	5014E-A00400 21	10/1
			kávoval / ľadová opáľová	5014E-A00400 25	10/1
Element®				1 2 3 4 5 6 7 8	
Kryt sa dodáva s plastovým strmeňom (so 4 otvormi na pripevnenie k inštalačnej krabici).					

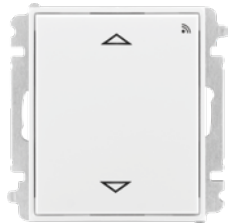
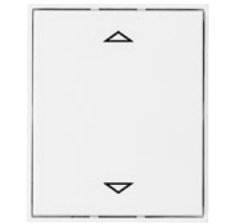
Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
3292U-A00003	Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na zapnutie/vypnutie termostatu a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED). Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou: Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K Hysteréza: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K Hysteréza: cca ±0,5 K. K svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky).	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opálová	3292E-A10101 01 3292E-A10101 03 3292E-A10101 04 3292E-A10101 21 3292E-A10101 25	1 1 1 1 1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292U-A00013 3292U-A00003	Termostat univerzálny programovateľný Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, podlahového alebo kombinovaného termostatu. Nastaviteľné teploty: 0 °C až +50 °C Prevádz. režimy: manuálny, automatický, dovolenka 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. po 5 min.; dni v týždni 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptívna regulácia, funkcia predvídania, softvérové vypnutie, voľba kúrenia alebo chladenia, min. a max. teplota podlahy, obmedzenie nastaviteľných teplôt, voľba reakcie na ovládanie kontaktom, protimrazová ochrana, ochrana ventilov, inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín, automatický prechod zimný/letný čas, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba snímača teploty, voľba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok) Displej svieti iba pri napájaní z 230 V. Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednať zvlášť.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opálová	3292E-A10301 01 3292E-A10301 03 3292E-A10301 04 3292E-A10301 21 3292E-A10301 25	1 1 1 1 1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001043A0124	Kryt ovládača časového mechanického	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opálová	3294E-A00160 01 3294E-A00160 03 3294E-A00160 04 3294E-A00160 21 3294E-A00160 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
3292U-A00013 3292U-A00003	Hodiny spínacie programovateľné Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Prevádzkové režimy: manuálny, automatický, automatický astro, časovač, dovolenka 3 časové programy (každý 70 čas. značiek – min. po 5 min.; dni v týždni 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné súradnice, časové pásmo, korekcia východu a západu slnka), voľba reakcie na ovládanie kontaktom, inverzia výstupu, počítadlo prevádzkových hodín, automatický prechod zimný/letný čas, meranie priestorovej teploty, zámka tlačidiel, jas a kontrast displeja, voľba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjací Li článok) Displej svieti iba pri napájaní z 230 V. Pracovná teplota: 0 °C až +50 °C	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opálová	3292E-A20301 01 3292E-A20301 03 3292E-A20301 04 3292E-A20301 21 3292E-A20301 25	1 1 1 1 1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A40100 01 3299E-A40100 03 3299E-A40100 04 3299E-A40100 21 3299E-A40100 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Element®				
	2CKA006512A0345 2CKA006514A0111 ¹⁶⁾ 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A....	Kryt stmievača s otočným ovládačom S upevňovacou maticou. S diaľančným krúžkom pre 2CKA006514A0111. Možnosť orientačného osvetlenia tlejivkou 2CKA006599A0518 (nie je súčasťou dodávky).	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3294E-A00123 01 3294E-A00123 03 3294E-A00123 04 3294E-A00123 21 3294E-A00123 25	5 5 5/1 5/1 5/1
	Element®				
	2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042	Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A00100 01 3299E-A00100 03 3299E-A00100 04 3299E-A00100 21 3299E-A00100 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Element®				
	2CKA006590A0172 2CKA006134A0308	Kryt modulu výkonového stmievacieho alebo termostatu komerčného Pre prekrytie prídavného výkonového modulu univerzálneho stmievača alebo komerčného termostatu ABB i-bus® KNX.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela	5015E-A00200 01 5015E-A00200 03 5015E-A00200 04 5015E-A00200 21	5/1 5/1 5/1 5/1
	Element®				
	3294U-A00130	Kryt regulátora otáčok S upevňovacou maticou.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3294E-A00130 01 3294E-A00130 03 3294E-A00130 04 3294E-A00130 21 3294E-A00130 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Element®				
	3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001	Snímač spínača automatického Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozrite str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A02100 01 3299E-A02100 03 3299E-A02100 04 3299E-A02100 21 3299E-A02100 25	1 1 1 1 1
	Element®	Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.			
	3299-A.3108 .. 3299-11508 3299-15508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-1.408 3299-1.308 3299-13508	Vysielač RF dvojtláčidlový, nástenný Pre bezdrôtové rádiovéfrekvenčné ovládanie prístrojov s RF prijímačom.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A21908 01 3299E-A21908 03 3299E-A21908 04 3299E-A21908 21 3299E-A21908 25	1 1 1 1 1
	Element®	Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové diaľkové ovládanie“.			

Poznámky:

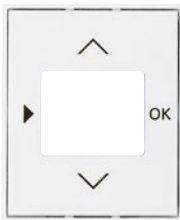
¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejkou ani LED nie je možné použiť.

RF = rádiový frekvenčný (pre bezdrôtové diaľkové ovládanie)

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
3299--A.3108 .. 3299-11508 3299-233.8 3299-83338 3299-2..08 3299-.1408 3299-1.308 3299-13508 Element®	Vysielač RF štvortlačidlový, nástenný Pre bezdrôtové rádiové ovládanie prístrojov s RF prijímačom. Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové diaľkové ovládanie“.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A11908 01 3299E-A11908 03 3299E-A11908 04 3299E-A11908 21 3299E-A11908 25	1 1 1 1 1	
3299--.908 3299A-A11908 .. 3299M-A.1908 .. 3299E-A.1908 .. 3299-229.8 3299-204.8 3299-.0958 Element®	Spínač s krátkocestným ovládačom, s RF prijímačom pre diaľkové ovládanie Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysieláčov. Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové diaľkové ovládanie“.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A23108 01 3299E-A23108 03 3299E-A23108 04 3299E-A23108 21 3299E-A23108 25	1 1 1 1 1	
3299--.908 3299A-A11908 .. 3299M-A.1908 .. 3299E-A.1908 .. 3299-229.8 3299-204.8 3299-.0958 Element®	Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s RF prijímačom pre diaľkové ovládanie Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysieláčov. Bližšie informácie v kapitole „Bezdrôtové diaľkové ovládanie“.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A33108 01 3299E-A33108 03 3299E-A33108 04 3299E-A33108 21 3299E-A33108 25	1 1 1 1 1	
3299-11508 3299-233.8 3299-83338 3299-.1408 3299-21208 Element®	Snímač vlhkosti RF, nástenný Na dvojstavové riadenie vlhkosti na vopred nastavenú hodnotu (vlhkostat).	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A07908 01 3299E-A07908 03 3299E-A07908 04 3299E-A07908 21 3299E-A07908 25	1 1 1 1 1	
3559-A89345 3559-A88345 Element®	Kryt spínača žalúziového delený s potlačou Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3558E-A00662 01 3558E-A00662 03 3558E-A00662 04 3558E-A00662 21 3558E-A00662 25	5 5 5 5/1 5/1	
2CKA006410A0390 Element®	Kryt spínača žalúziového komfortného s otočným ovládačom	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3294E-A00110 01 3294E-A00110 03 3294E-A00110 04 3294E-A00110 21 3294E-A00110 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051 Element®	Kryt spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovládačom	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3299E-A00110 01 3299E-A00110 03 3299E-A00110 04 3299E-A00110 21 3299E-A00110 25	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	

Poznámky:

⁴⁴⁾ Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC so závitovou päticou (tzv. úsporné žiarovky) alebo svietidlá s LED.
 RF = rádiové ovládanie (pre bezdrôtové diaľkové ovládanie)

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	2CKA006410A0393	Kryt časovača Busch-Timer®, ovládača	biela / ľadová biela	3299E-A40100 01	5/1
	2CKA006410A0399	časovacieho komfortného Busch-Timer®	biela / biela	3299E-A40100 03	5/1
	2CKA001032A0518	alebo snímača kvality vzduchu	biela / ľadová šedá	3299E-A40100 04	5/1
			slonová kosť / ľad. biela	3299E-A40100 21	5/1
			kávová / ľadová opáľová	3299E-A40100 25	5/1
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	2CKA008200A0194	Kryt zosilňovača s tunerom FM	biela / ľadová biela	3299E-A40200 01	5/1
	2CKA008200A0041	alebo internetového rádia Busch-iNet	biela / biela	3299E-A40200 03	5/1
	2CKA008200A0153		biela / ľadová šedá	3299E-A40200 04	5/1
			slonová kosť / ľad. biela	3299E-A40200 21	5/1
			kávová / ľadová opáľová	3299E-A40200 25	5/1
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	2CKA008200A0042	Kryt reproduktora	biela / ľadová biela	5016E-A00075 01	5/1
		Pre zapustený reproduktor.	biela / biela	5016E-A00075 03	5/1
		S guľatou mriežkou.	biela / ľadová šedá	5016E-A00075 04	5/1
			slonová kosť / ľad. biela	5016E-A00075 21	5/1
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	3917U-A0005.	Kryt prístroja osvetlenia s LED	biela / ľadová biela	5016E-A00070 01	5/1
	5525U-A00100	alebo adaptéra Profil 45	biela / biela	5016E-A00070 03	5/1
		Pre prístroje osvetlenia s LED.	biela / ľadová šedá	5016E-A00070 04	5/1
		Pre adaptér pre prístroje Profil 45.	slonová kosť / ľad. biela	5016E-A00070 21	5/1
			kávová / ľadová opáľová	5016E-A00070 25	5/1
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Moduly Panduit	Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™	biela / ľadová biela	5014E-A00400 01	10
		alebo pre prístroj osvetlenia s LED	biela / biela	5014E-A00400 03	10/1
	3917U-A00200	Na upevnenie až troch prvkov systému Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ (ABB s.r.o. ich nedodáva).	biela / ľadová šedá	5014E-A00400 04	10/1
		Pre prístroj osvetlenia s LED a šikmým vývodom.	slonová kosť / ľad. biela	5014E-A00400 21	10/1
			kávová / ľadová opáľová	5014E-A00400 25	10/1
Element®		Kryt sa dodáva s plastovým strmeňom (so 4 otvormi na pripevnenie k inštalačnej krabici).			
		Svorkovnica päťpólová s krytom	biela / ľadová biela	3938E-A00025 01	5
		S odľahčovacou sponou.	biela / biela	3938E-A00025 03	5
		Pre pevný prívod 5× 1,5 - 4 mm² Cu.	biela / ľadová šedá	3938E-A00025 04	5/1
		Pre pohyblivý vývod 5× 1 - 2,5 mm² Cu.	slonová kosť / ľad. biela	3938E-A00025 21	5/1
			kávová / ľadová opáľová	3938E-A00025 25	5/1
Element®		16 A, 400 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8		
		Kryt zaslepovací	biela / ľadová biela	3902E-A00001 01	10
		S plastovým upevňovacím strmeňom.	biela / biela	3902E-A00001 03	10
			biela / ľadová šedá	3902E-A00001 04	10
			slonová kosť / ľad. biela	3902E-A00001 21	10/1
			kávová / ľadová opáľová	3902E-A00001 25	10/1
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:
N Novinka

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	Zásuvka centrálneho vysávania Zásuvka je určená pre systémy centrálneho vysávania s trubicami s priemerom 51 mm (s kónickou koncovkou s dĺžkou 32 až 36 mm a priermi 37,5/37,0 až 38,5/38 mm). Pre vysávacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Základňa je súčasťou dodávky.	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5530E-A67107 01 5530E-A67107 03 5530E-A67107 04 5530E-A67107 21 5530E-A67107 25	8/1 8/1 8/1 8/1 8/1	
Element® 1 2 3 4 5 6 7 8					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5519E-A02357 01 5519E-A02357 03 5519E-A02357 04 5519E-A02357 21 5519E-A02357 25	10 10 10 10/1 10/1	
Element® 1 2 3 4 5 6 7 8					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5519E-A02352 01 5519E-A02352 03 5519E-A02352 04 5519E-A02352 21 5519E-A02352 25	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Element® 1 2 3 4 5 6 7 8					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s viečkom Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5519E-A02397 01 5519E-A02397 03 5519E-A02397 04 5519E-A02397 21 5519E-A02397 25	10 10 10/1 10/1 10/1	
Element® 1 2 3 4 5 6 7 8					
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5513E-C02357 01 5513E-C02357 03 5513E-C02357 04 5513E-C02357 21 5513E-C02357 25	10 10 10 10/1 10/1	
Element® 1 2 3 4 5 6 7 8					
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s USB nabitím Na súčasné používanie zásuvky a nabitie mobilného koncového zariadenia so štandardným nabíjacím rozhraním podľa STN EN 62684 pomocou USB kábla typu A. Elektronická ochrana pred skratom a preťažením. Výstupné napätie: 5 V DC ± 5 % (SELV) Menovitý prúd USB zásuvky: 700 mA Vlastná spotreba: 0,1 W Vstavaná hĺbka: 35 mm Nie je možné používať na dátový prenos. Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5569E-A02357 01 5569E-A02357 03 5569E-A02357 04 5569E-A02357 21 5569E-A02357 25	1 1 1 1 1	
Element® 1 2 3 4 5 6 7 8					

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

	Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy. Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 Element® 16 A, 230 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5599E-A02357 01 5599E-A02357 03 5599E-A02357 04 5599E-A02357 21 5599E-A02357 25	1 1 1 1 1
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím Akustická signalizácia poruchy. Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 Element® 16 A, 230 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5589E-A02357 01 5589E-A02357 03 5589E-A02357 04 5589E-A02357 21 5589E-A02357 25	1 1 1 1 1
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy. Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 Element® 16 A, 230 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5593E-C02357 01 5593E-C02357 03 5593E-C02357 04 5593E-C02357 21 5593E-C02357 25	1 1 1 1 1
	2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím¹⁸⁾ Akustická signalizácia poruchy. Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 Element® 16 A, 230 V AC	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	5583E-C02357 01 5583E-C02357 03 5583E-C02357 04 5583E-C02357 21 5583E-C02357 25	1 1 1 1 1
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami Pre náhradné elektrické zdroje. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 Element® 16 A, 250 V AC	karmínová / ľadová biela karmínová / biela	5519E-A02357 10 5519E-A02357 13	10/1 10/1
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím Pre náhradné elektrické zdroje. Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 Element® 16 A, 230 V AC	karmínová / ľadová biela karmínová / biela	5599E-A02357 10 5599E-A02357 13	1 1
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami Pre náhradné elektrické zdroje (dieselagregát). Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 Element® 16 A, 250 V AC	modrá / biela (RAL 5005)	5519E-A02357 14	10/1

Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

Element®

Zásuvky • Rámčeky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy. Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrútkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 230 V AC	modrá / biela (RAL 5005)	5599E-A02357 14	1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

2P+PE	Zásuvka bezpečnostní FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami, koncová alebo priebežná Reziduálny pracovný prúd $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd Menovitý prúd I_n : 16 A Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz Vybavovací čas pri $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Menovitý skratový prúd: 3 000 A Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μ s Teplota okolitého prostredia: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm ² Vstavaná hĺbka: 32 mm Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT. K svorkám L', N' je možné pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča. Bezskrútkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC	biela / ľadová biela biela / biela	5526E-A02369 01 5526E-A02369 03	1 1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Ďalšie produkty dizajnového radu Element® nájdete v kapitolách:

- ABB-free@home®
- Spínače a zásuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
- Zásuvky iných systémov

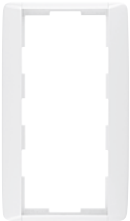
Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje jednonásobný	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3901E-A00110 01 3901E-A00110 03 3901E-A00110 04 3901E-A00110 21 3901E-A00110 25	20 20 20 20/1 20/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje dvojnásobný vodorovný	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3901E-A00120 01 3901E-A00120 03 3901E-A00120 04 3901E-A00120 21 3901E-A00120 25	10 10 10 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

	Rámček pre elektroinštalčné prístroje trojnásobný vodorovný	biela / ľadová biela biela / biela biela / ľadová šedá slonová kosť / ľad. biela kávová / ľadová opáľová	3901E-A00130 01 3901E-A00130 03 3901E-A00130 04 3901E-A00130 21 3901E-A00130 25	10 10 10 10/1 10/1	
Element®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:
Schéma zapojenia k bezpečnostným zásuvkám FI-DOS – pozrite stranu 611.

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný vodorovný	biela / ľadová biela	3901E-A00140 01	10/1
		biela / biela	3901E-A00140 03	10/1
		biela / ľadová šedá	3901E-A00140 04	10/1
		slonová kosť / ľad. biela	3901E-A00140 21	10/1
		kávová / ľadová opáľová	3901E-A00140 25	10/1
		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje pätnásobný vodorovný	biela / ľadová biela	3901E-A00150 01	10/1
		biela / biela	3901E-A00150 03	10/1
		biela / ľadová šedá	3901E-A00150 04	10/1
		slonová kosť / ľad. biela	3901E-A00150 21	10/1
		kávová / ľadová opáľová	3901E-A00150 25	10/1
		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný zvislý	biela / ľadová biela	3901E-A00121 01	10/1
		biela / biela	3901E-A00121 03	10/1
		biela / ľadová šedá	3901E-A00121 04	10/1
		slonová kosť / ľad. biela	3901E-A00121 21	10/1
		kávová / ľadová opáľová	3901E-A00121 25	10/1
		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný zvislý	biela / ľadová biela	3901E-A00131 01	10/1
		biela / biela	3901E-A00131 03	10/1
		biela / ľadová šedá	3901E-A00131 04	10/1
		slonová kosť / ľad. biela	3901E-A00131 21	10/1
		kávová / ľadová opáľová	3901E-A00131 25	10/1
		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný zvislý	biela / ľadová biela	3901E-A00141 01	10/1
		biela / biela	3901E-A00141 03	10/1
		biela / ľadová šedá	3901E-A00141 04	10/1
		slonová kosť / ľad. biela	3901E-A00141 21	10/1
		kávová / ľadová opáľová	3901E-A00141 25	10/1
		1 2 3 4 5 6 7 8		
