



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307678487

认证委托人名称及地址

ABB S. P. A.

via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产者名称及地址

ABB S. P. A.

via Pescaria 5, 24123 Bergamo Italy

生产企业名称及地址

ABB S. P. A.

Via Enrico Fermi n° 40, 03100Frosinone Italy

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

XT6N; XT6S; XT6H; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 19 日 有效期至：2029 年 08 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307678487

证书附页: 第 1 页 共 4 页

XT6N, XT6S, XT6H

Uimp: 8kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC: 220V, 230V, 240V, 380V, 400V, 415V, 440V, 500V, 525V, 660V, 690V;

DC: 250V, 500V, 750V;

In: 600A, 630A, 800A, 1000A(Ekip DIP LS/I; EKIP M DIP I);

600A, 630A, 800A, 1000A(Ekip DIP LSI; EKIP DIP LIG; EKIP DIP LSIG);

600A, 630A, 800A(EKIP M DIP LIU; TMA);

过电流脱扣器类型: TMA: 热磁式, EKIP: 电子式;

AC220V, 230V, 240V: Icu=Ics=70kA(N 型), Icu=Ics=85kA(S 型), Icu=Ics=100(H 型);

AC380V, 400V, 415V: Icu=Ics=36kA(N 型), Icu=Ics=50kA(S 型), Icu=Ics=70(H 型);

AC440V: Icu=Ics=30kA(N 型), Icu=Ics=45kA(S 型), Icu=Ics=50(H 型);

AC500V, 525V: Icu=Ics=25kA(N 型), Icu=Ics=35kA(S 型), Icu=Ics=50(H 型);

AC660V, 690V: Icu=Ics=20kA(N 型), Icu=Ics=22kA(S 型), Icu=Ics=25(H 型);

DC250V(2P 外形): Icu=Ics=35kA(N 型), Icu=50kA, Ics=25kA(S 型), Icu=70kA, Ics=35(H 型);

DC500V(2P 外形): Icu=Ics=20kA(N 型), Icu=35kA, Ics=18kA(S 型), Icu=50kA, Ics=25(H 型);

DC750V(3P 外形): Icu=Ics=18kA(N 型), Icu=24kA, Ics=18kA(S 型), Icu=36kA, Ics=18(H 型);

Icw: 10kA/1s;

适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离;

选择性类别: A(1000A); B(600, 630, 800A);

极数: 3P, 4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010307678487

证书附页: 第 2 页 共 4 页


直流产品接线方式示意图如下:

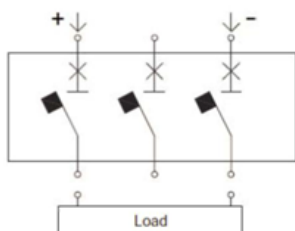


3P 外形 DIAGRAM A - TOP
up to 500Vdc

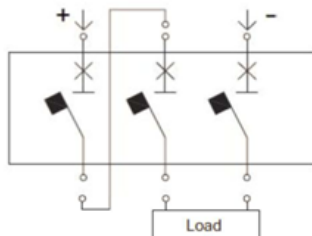

3P 外形 DIAGRAM B - TOP
501V - 750Vdc

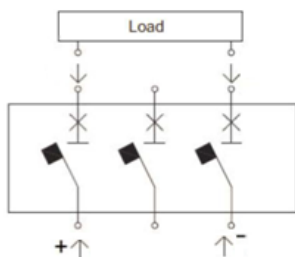

3P 外形 DIAGRAM A - BOTTOM
up to 500Vdc

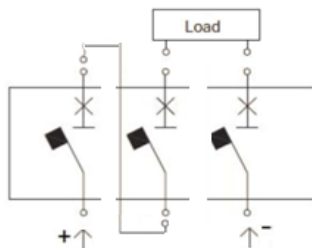

3P 外形 DIAGRAM B - BOTTOM
501V - 750Vdc

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307678487

证书附页: 第 3 页 共 4 页

辅助触头: CQC 证书编号: CQC2015010304766024

1NO1NC, 2NO2NC, 3NO3NC, 4NO4NC

Ith: 6A

AC-15:250V/4A,125V/5A;

AC-14:250V/5A,125V/6A;

AC-13:250V/6A,125V/6A;

DC-14:250V/0.03A,110V/0.05A;

DC-13:250V/0.03A,110V/0.05A;

DC-12:250V/0.3A,110V/0.5A;

符合附录 N 的电子附件:

欠压脱扣器: YU; YU-C;

Us: DC110-125V, 220-250V; AC110-127V, 220-240V, 50/60Hz;

分励脱扣器: YO; YO-C;

Us: DC110-250V, AC110-240V, 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307678487

证书附页: 第 4 页 共 4 页

型号解释:

XT6	H	1000	
			额定电流 Rated operational current 600A, 630A, 800A, 1000A
			短路分断能力 Short Circuit Breaking Capacity H = 高分断型 HIGH S = 标准型 STANDARD N = 普通型 NORMAL
			XT6 = Tmax XT6塑料外壳式断路器 Tmax XT6 Moulded Case Circuit Breaker

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司