


# ALTILED LSC



01 ALTILED ET 48...230/1000L A

### Caractéristiques clés

- Phare orientable breveté - 360°C
- Robuste et léger : 1,7 Kg
- Modularité par 1000 lm
- Différents supports possibles : Murs, plafonds, piliers, chemin de câbles, en suspension, encastré
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro

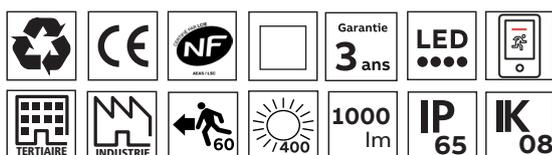

### Gamme

Désignation	Références	Technologie	Flux assigné (lm)	Consommation		Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
				Vcc (W)	Vca (VA)		
<b>Évacuation/Ambiance</b>							
ALTILED ET 48...230/1000L	432 500		1000	14	15	48 à 230Vcc-230 Vca	15092
ALTILED ET 48...230/1000L avec kit d'encastrement	432 600-KAUFEL		1000	14	15	48 à 230Vcc-230 Vca	15092
ALTILED ET 48...230/1000L COM	437 500-KAUFEL		1000	14	15	48 à 230Vcc-230 Vca	15092
ALTILED ET 48...230/1000L COM avec kit d'encastrement	437 500-KAUFEL		1000	14	15	48 à 230Vcc-230 Vca	15092

= Conventionnel = Adressable - Température d'utilisation : -25°C à +40°C - Important : tenue au fil incandescent 960°C

### Accessoires

	Désignation	Références
	Kit d'encastrement	650 001
	Platine d'association	650 000
	Demi-lune blanche	inclus dans le pack

### Dimensions

