



Сальники с метрической резьбой

Материал: Полиамид (нейлон)

Температура: -20°...+100°С

Индекс IP: IP66, IP68

Черный RAL9001 (x=B)

Серый RAL7001 (x=G)

Светло-серый RAL7035, сальники (x=LG)

Например, черный: NCG-M121B, LNPB/M12



Материал: Никелированная латунь

Температура: -20°...+100°С

Индекс IP: IP66, IP68



Материал: Нержавеющая сталь 316L

Температура: -20°...+100°С

Индекс IP: IP66, IP68



Сальник, артикул	Резьба	Кабель мм	A	Гайка, артикул	Сальник, артикул	Резьба	Кабель мм	A	Гайка, артикул	Сальник, артикул	Резьба	Кабель мм	A	Гайка, артикул
NCG-M121x	M12	2-5	8	LNPx/M12	BCG-M121	M12	2-5	6	LNB/M12	SCG-M121	M12	2-5	6	LNS/M12
NCG-M122x	M12	3-6.5	8	LNPx/M12	BCG-M122	M12	3-6.5	6	LNB/M12	SCG-M122	M12	3-6.5	6	LNS/M12
NCG-M161x	M16	2-6	8	LNPx/M16	BCG-M122-L	M12	3-6.5	12	LNB/M12	SCG-M122-L	M12	3-6.5	12	LNS/M12
NCG-M161x-L	M16	2-6	15	LNPx/M16	BCG-M161	M16	2-6	7	LNB/M16	SCG-M161	M16	2-6	7	LNS/M16
NCG-M162x	M16	4-8	8	LNPx/M16	BCG-M161-L	M16	2-6	12	LNB/M16	SCG-M161-L	M16	2-6	12	LNS/M16
NCG-M162x-L	M16	4-8	15	LNPx/M16	BCG-M162	M16	4-8	7	LNB/M16	SCG-M162	M16	4-8	7	LNS/M16
NCG-M163x	M16	5-10	10	LNPx/M16	BCG-M162-L	M16	4-8	12	LNB/M16	SCG-M162-L	M16	4-8	12	LNS/M16
NCG-M163x-L	M16	5-10	15	LNPx/M16	BCG-M163	M16	5-10	7	LNB/M16	SCG-M163	M16	5-10	7	LNS/M16
NCG-M201x	M20	5-9	10	LNPx/M20	BCG-M163-L	M16	5-10	12	LNB/M16	SCG-M163-L	M16	5-10	12	LNS/M16
NCG-M201x-L	M20	5-9	15	LNPx/M20	BCG-M201	M20	5-9	8	LNB/M20	SCG-M201	M20	5-9	8	LNS/M20
NCG-M202x	M20	6-12	10	LNPx/M20	BCG-M201-L	M20	5-9	12	LNB/M20	SCG-M201-L	M20	5-9	12	LNS/M20
NCG-M202x-L	M20	6-12	15	LNPx/M20	BCG-M202	M20	6-12	8	LNB/M20	SCG-M202	M20	6-12	8	LNS/M20
NCG-M203x	M20	10-14	10	LNPx/M20	BCG-M202-L	M20	6-12	12	LNB/M20	SCG-M202-L	M20	6-12	12	LNS/M20
NCG-M203x-L	M20	10-14	15	LNPx/M20	BCG-M203	M20	10-14	8	LNB/M20	SCG-M203	M20	10-14	8	LNS/M20
NCG-M251x	M25	9-16	10	LNPx/M25	BCG-M203-L	M20	10-14	12	LNB/M20	SCG-M203-L	M20	10-14	12	LNS/M20
NCG-M251x-L	M25	9-16	15	LNPx/M25	BCG-M251	M25	7-12	8	LNB/M25	SCG-M251	M25	7-12	8	LNS/M25
NCG-M252x	M25	11-17	8	LNPx/M25	BCG-M251-L	M25	7-12	12	LNB/M25	SCG-M251-L	M25	7-12	12	LNS/M25
NCG-M252x-L	M25	11-17	15	LNPx/M25	BCG-M252	M25	9-16	8	LNB/M25	SCG-M253	M25	10-14	8	LNS/M25
NCG-M253x	M25	13-18	10	LNPx/M25	BCG-M252-L	M25	9-16	12	LNB/M25	SCG-M253-L	M25	10-14	12	LNS/M25
NCG-M253x-L	M25	13-18	15	LNPx/M25	BCG-M253	M25	10-14	8	LNB/M25	SCG-M252	M25	9-16	8	LNS/M25
NCG-M321x	M32	11-15	10	LNPx/M32	BCG-M253-L	M25	10-14	12	LNB/M25	SCG-M252-L	M25	9-16	12	LNS/M25
NCG-M321x-L	M32	11-15	15	LNPx/M32	BCG-M254	M25	13-18	8	LNB/M25	SCG-M254	M25	13-18	8	LNS/M25
NCG-M322x	M32	15-21	10	LNPx/M32	BCG-M254-L	M25	13-18	12	LNB/M25	SCG-M254-L	M25	13-18	12	LNS/M25
NCG-M322x-L	M32	15-21	15	LNPx/M32	BCG-M321	M32	9-16	9	LNB/M32	SCG-M321	M32	9-16	9	LNS/M32
NCG-M323x	M32	18-25	15	LNPx/M32	BCG-M321-L	M32	9-16	15	LNB/M32	SCG-M321-L	M32	9-16	15	LNS/M32
NCG-M401x	M40	16-23	10	LNPx/M40	BCG-M322	M32	12-20	9	LNB/M32	SCG-M323	M32	13-18	9	LNS/M32
NCG-M401x-L	M40	16-23	18	LNPx/M40	BCG-M322-L	M32	12-20	15	LNB/M32	SCG-M323-L	M32	13-18	15	LNS/M32
NCG-M402x	M40	19-28	10	LNPx/M40	BCG-M323	M32	13-18	9	LNB/M32	SCG-M324	M32	15-21	8	LNS/M32
NCG-M402x-L	M40	19-28	18	LNPx/M40	BCG-M323-L	M32	13-18	15	LNB/M32	SCG-M324-L	M32	15-21	15	LNS/M32
NCG-M403x	M40	22-32	18	LNPx/M40	BCG-M324	M32	15-21	8	LNB/M32	SCG-M322	M32	12-20	9	LNS/M32
NCG-M501x	M50	25-31	18	LNPx/M50	BCG-M324-L	M32	15-21	15	LNB/M32	SCG-M322-L	M32	12-20	15	LNS/M32
NCG-M502x	M50	30-38	18	LNPx/M50	BCG-M325	M32	18-25	9	LNB/M32	SCG-M325	M32	18-25	9	LNS/M32
NCG-M631x	M63	29-35	18	LNPx/M63	BCG-M325-L	M32	18-25	15	LNB/M32	SCG-M325-L	M32	18-25	15	LNS/M32
NCG-M632x	M63	34-44	18	LNPx/M63	BCG-M401	M40	12-20	9	LNB/M40	SCG-M401	M40	12-20	9	LNS/M40
NCG-M751x	M75	48-55	25	LNPx/M75	BCG-M401-L	M40	12-20	15	LNB/M40	SCG-M401-L	M40	12-20	15	LNS/M40
Сальники с пружинным хвостовиком					BCG-M402	M40	16-23	9	LNB/M40	SCG-M402	M40	19-28	9	LNS/M40
NCGS-M121x	M12	2-5	8	LNPx/M12	BCG-M402-L	M40	16-23	15	LNB/M40	SCG-M402-L	M40	19-28	15	LNS/M40
NCGS-M121x-L	M12	2-5	15	LNPx/M12	BCG-M403	M40	19-28	9	LNB/M40	SCG-M403	M40	18-25	9	LNS/M40
NCGS-M122x	M12	3-6.5	8	LNPx/M12	BCG-M403-L	M40	19-28	15	LNB/M40	SCG-M403-L	M40	19-28	15	LNS/M40
NCGS-M122x-L	M12	3-6.5	15	LNPx/M12	BCG-M404	M40	22-32	9	LNB/M40	SCG-M404	M40	22-32	9	LNS/M40
NCGS-M161x	M16	3-7	10	LNPx/M16	BCG-M404-L	M40	22-32	15	LNB/M40	SCG-M404-L	M40	22-32	15	LNS/M40
NCGS-M161x-L	M16	3-7	15	LNPx/M16	BCG-M501	M50	20-26	9	LNB/M50	SCG-M501	M50	20-26	9	LNS/M50
NCGS-M162x	M16	5-10	10	LNPx/M16	BCG-M501-L	M50	20-26	15	LNB/M50	SCG-M501-L	M50	20-26	15	LNS/M50
NCGS-M162x-L	M16	5-10	15	LNPx/M16	BCG-M502	M50	22-32	9	LNB/M50	SCG-M502	M50	22-32	9	LNS/M50
NCGS-M201x	M20	5-9	10	LNPx/M20	BCG-M502-L	M50	22-32	15	LNB/M50	SCG-M502-L	M50	22-32	15	LNS/M50
NCGS-M201x-L	M20	5-9	15	LNPx/M20	BCG-M503	M50	27-38	9	LNB/M50	SCG-M503	M50	27-38	9	LNS/M50
NCGS-M202x	M20	6-12	10	LNPx/M20	BCG-M503-L	M50	27-38	15	LNB/M50	SCG-M503-L	M50	27-38	15	LNS/M50
NCGS-M202x-L	M20	6-12	15	LNPx/M20	BCG-M504	M50	34-44	9	LNB/M50	SCG-M504	M50	34-44	9	LNS/M50
NCGS-M203x	M20	10-14	10	LNPx/M20	BCG-M504-L	M50	34-44	15	LNB/M50	SCG-M504-L	M50	34-44	15	LNS/M50
NCGS-M203x-L	M20	10-14	15	LNPx/M20	BCG-M631	M63	29-35	10	LNB/M63	SCG-M631	M63	29-35	10	LNS/M63
NCGS-M251x	M25	9-16	10	LNPx/M25	BCG-M631-L	M63	29-35	18	LNB/M63	SCG-M631-L	M63	29-35	18	LNS/M63
NCGS-M251x-L	M25	9-16	15	LNPx/M25	BCG-M632	M63	34-44	10	LNB/M63	SCG-M632	M63	34-44	10	LNS/M63
NCGS-M252x	M25	13-18	10	LNPx/M25	BCG-M632-L	M63	34-44	18	LNB/M63	SCG-M632-L	M63	34-44	18	LNS/M63
NCGS-M252x-L	M25	13-18	15	LNPx/M25	BCG-M633	M63	37-53	10	LNB/M63	SCG-M633	M63	37-53	10	LNS/M63
					BCG-M633-L	M63	37-53	18	LNB/M63	SCG-M633-L	M63	37-53	18	LNS/M63

Все сальники поставляются без гайки

Дополнительная информация в каталоге и на сайте <https://new.abb.com/ru>

Сальники с резьбой PG

Материал: Полиамид (нейлон)

Температура: -20°...+100°С

Индекс IP: IP66, IP68

Черный RAL9001 (x=B)

Серый RAL7001 (x=G)

Светло-серый RAL7035, сальники (x=LG)

Например, светло-серый: NCG-PG71GL



Материал: Никелированная латунь

Температура: -20°...+100°С

Индекс IP: IP66, IP68



Материал: Нержавеющая сталь 316L

Температура: -20°...+100°С

Индекс IP: IP66, IP68




Сальник, артикул	Резьба	Кабель мм	A	Гайка, артикул	Сальник, артикул	Резьба	Кабель мм	A	Гайка, артикул	Сальник, артикул	Резьба	Кабель мм	A	Гайка, артикул
NCG-PG71x	PG07	3-6.5	8	LNPx/PG07	BCG-PG71	PG07	2-5	6	LNB/PG07	SCG-PG71	PG07	2-5	6	LNS/PG07
NCG-PG91x	PG09	4-8	8	LNPx/PG09	BCG-PG71-L	PG07	2-5	10	LNB/PG07	SCG-PG71-L	PG07	2-5	10	LNS/PG07
NCG-PG111x	PG11	3-7	8	LNPx/PG11	BCG-PG72	PG07	3-6.5	6	LNB/PG07	SCG-PG72	PG07	3-6.5	6	LNS/PG07
NCG-PG112x	PG11	5-10	8	LNPx/PG11	BCG-PG72-L	PG07	3-6.5	10	LNB/PG07	SCG-PG72-L	PG07	3-6.5	10	LNS/PG07
NCG-PG131x	PG13	6-12	10	LNPx/PG13	BCG-PG91	PG09	2-6	6	LNB/PG09	SCG-PG91	PG09	2-6	6	LNS/PG09
NCG-PG161x	PG16	10-14	10	LNPx/PG16	BCG-PG91-L	PG09	2-6	10	LNB/PG09	SCG-PG91-L	PG09	2-6	10	LNS/PG09
NCG-PG211x	PG21	13-18	11	LNPx/PG21	BCG-PG92	PG09	4-8	6	LNB/PG09	SCG-PG92	PG09	4-8	6	LNS/PG09
NCG-PG291x	PG29	18-25	11	LNPx/PG29	BCG-PG92-L	PG09	4-8	10	LNB/PG09	SCG-PG92-L	PG09	4-8	10	LNS/PG09
NCG-PG361x	PG36	22-32	13	LNPx/PG36	BCG-PG111	PG11	3-7	6	LNB/PG11	SCG-PG111	PG11	3-7	6	LNS/PG11
NCG-PG421x	PG42	30-38	13	LNPx/PG42	BCG-PG111-L	PG11	3-7	10	LNB/PG11	SCG-PG111-L	PG11	3-7	10	LNS/PG11
NCG-PG481x	PG48	34-44	14	LNPx/PG48	BCG-PG112	PG11	5-10	6	LNB/PG11	SCG-PG112	PG11	5-10	6	LNS/PG11
					BCG-PG112-L	PG11	5-10	10	LNB/PG11	SCG-PG112-L	PG11	5-10	10	LNS/PG11
					BCG-PG131	PG13.5	5-9	6.5	LNB/PG13	SCG-PG131	PG13.5	5-9	6.5	LNS/PG13
					BCG-PG131-L	PG13.5	5-9	10	LNB/PG13	SCG-PG131-L	PG13.5	5-9	10	LNS/PG13
					BCG-PG132	PG13.5	6-12	6.5	LNB/PG13	SCG-PG132	PG13.5	6-12	6.5	LNS/PG13
					BCG-PG132-L	PG13.5	6-12	10	LNB/PG13	SCG-PG132-L	PG13.5	6-12	10	LNS/PG13
					BCG-PG161	PG16	7-12	6.5	LNB/PG16	SCG-PG161	PG16	7-12	6.5	LNS/PG16
					BCG-PG161-L	PG16	7-12	10	LNB/PG16	SCG-PG161-L	PG16	7-12	10	LNS/PG16
					BCG-PG162	PG16	10-14	6.5	LNB/PG16	SCG-PG162	PG16	10-14	6.5	LNS/PG16
					BCG-PG162-L	PG16	10-14	10	LNB/PG16	SCG-PG162-L	PG16	10-14	10	LNS/PG16
					BCG-PG211	PG21	9-16	7.2	LNB/PG21	SCG-PG211	PG21	9-16	7.2	LNS/PG21
					BCG-PG211-L	PG21	9-16	10	LNB/PG21	SCG-PG211-L	PG21	9-16	10	LNS/PG21
					BCG-PG212	PG21	13-18	7.2	LNB/PG21	SCG-PG212	PG21	13-18	7.2	LNS/PG21
					BCG-PG212-L	PG21	13-18	12	LNB/PG21	SCG-PG212-L	PG21	13-18	12	LNS/PG21
					BCG-PG291	PG29	12-20	8	LNB/PG29	SCG-PG291	PG29	12-20	8	LNS/PG29
					BCG-PG291-L	PG29	12-20	12	LNB/PG29	SCG-PG291-L	PG29	12-20	12	LNS/PG29
					BCG-PG292	PG29	18-25	8	LNB/PG29	SCG-PG292	PG29	18-25	8	LNS/PG29
					BCG-PG292-L	PG29	18-25	12	LNB/PG29	SCG-PG292-L	PG29	18-25	12	LNS/PG29
					BCG-PG361	PG36	20-26	9	LNB/PG36	SCG-PG361	PG36	20-26	9	LNS/PG36
					BCG-PG361-L	PG36	20-26	14	LNB/PG36	SCG-PG361-L	PG36	20-26	14	LNS/PG36
					BCG-PG362	PG36	22-32	9	LNB/PG36	SCG-PG362	PG36	22-32	9	LNS/PG36
					BCG-PG362-L	PG36	22-32	14	LNB/PG36	SCG-PG362-L	PG36	22-32	14	LNS/PG36
					BCG-PG421	PG42	25-31	12	LNB/PG42	SCG-PG421	PG42	25-31	12	LNS/PG42
					BCG-PG421-L	PG42	25-31	16	LNB/PG42	SCG-PG421-L	PG42	25-31	16	LNS/PG42
					BCG-PG422	PG42	30-38	12	LNB/PG42	SCG-PG422	PG42	30-38	12	LNS/PG42
					BCG-PG422-L	PG42	30-38	16	LNB/PG42	SCG-PG422-L	PG42	30-38	16	LNS/PG42
					BCG-PG481	PG48	29-35	14	LNB/PG48	SCG-PG481	PG48	29-35	14	LNS/PG48
					BCG-PG481-L	PG48	29-35	18	LNB/PG48	SCG-PG481-L	PG48	29-35	18	LNS/PG48
					BCG-PG482	PG48	34-44	14	LNB/PG48	SCG-PG482	PG48	34-44	14	LNS/PG48
					BCG-PG482-L	PG48	34-44	18	LNB/PG48	SCG-PG482-L	PG48	34-44	18	LNS/PG48



Сальники с пружинным хвостовиком

NCGS-PG71x	PG07	3-6.5	8	LNPx/PG07
NCGS-PG91x	PG09	4-8	8	LNPx/PG09
NCGS-PG112x	PG11	5-10	8	LNPx/PG11
NCGS-PG131x	PG13	6-12	10	LNPx/PG13
NCGS-PG161x	PG16	10-14	10	LNPx/PG16
NCGS-PG211x	PG21	13-18	11	LNPx/PG21

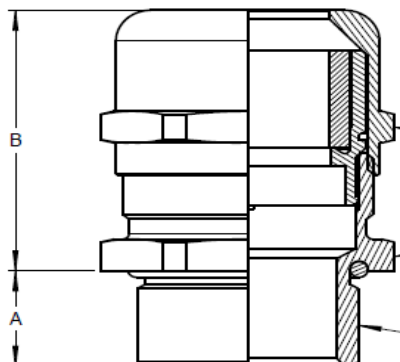

Все сальники поставляются без гайки

Дополнительная информация в каталоге и на сайте <https://new.abb.com/ru>