


Befestigungsplatte Aluminium zu NUP-Kombinationen 1- und 2-teilig




	Weiss		E-No
	Masse H x B		
	2 x 1	200 x 103 mm	376 391 302
	3 x 1	297 x 103 mm	376 392 302
	2 x 2	200 x 200 mm	376 693 302
	Grau	 3.
	Schwarz	 1.

Bestellbeispiel für 2-teilige Kombination Weiss

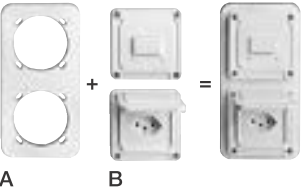











A Befestigungsplatte inox gespritzt	376 391 302
B NUP-Apparat komplett z.B. Schalter Sch. 3	360 315 302
B NUP-Apparat komplett z.B. Steckdose Typ 13	643 010 302
Distanzierzubehör (Set à 10 Stk.) bestehend aus 10 Distanzierplatten, 10 Verbindungsrohren und 40 Schrauben	372 800 002

Einlasskasten


			E-No
	1 x 1	1-teilig	372 101 747
	2 x 1	2-teilig	372 104 742
	3 x 1	3-teilig	090 100 403
	2 x 2	4-teilig	090 100 404

Kopfzeile zu mehrteiligen NAP-Kombinationen, bestehend aus:







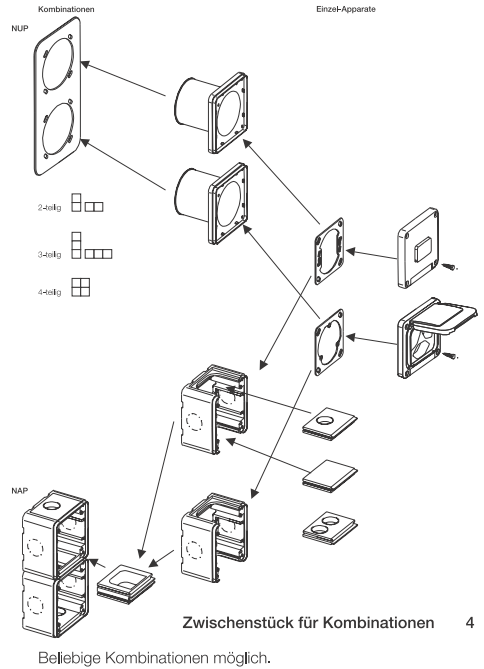

Gehäuse-Unterteile, Zwischenstück sowie Montagepreis; Einsätze sind in dieser Nummer nicht enthalten, sie werden separat in der Reihenfolge von oben nach unten oder von links nach rechts aufgeführt.


	Gehäuse Weiss		E-No
	Masse H x B		
	1 x 2	85 x 170 mm	1 Einführung M20 284 005 202
	1 x 2	85 x 170 mm	2 Einführung M20 284 005 402
	1 x 3	85 x 255 mm	1 Einführung M20 284 014 202
	1 x 3	85 x 255 mm	2 Einführung M20 284 014 402
	1 x 3	85 x 255 mm	3 Einführung M20 284 014 802
	2 x 1	170 x 85 mm	1 Einführung M20 284 002 202
	2 x 1	170 x 85 mm	2 Einführung M20 284 002 402
	3 x 1	255 x 85 mm	1 Einführung M20 284 013 202
	3 x 1	255 x 85 mm	2 Einführung M20 284 013 402
	3 x 1	255 x 85 mm	3 Einführung M20 284 013 802

	Grau 3.
	Schwarz 1.



Bestandteile

	Montageplatte (NUP) Isoliermaterial mit Tubus	374 086 002
	NAP-Unterteil 1 Einführung M20 unten blind	284 090 102
	2 Einführungen M20 unten blind	284 090 202
	NAP-Unterteil ohne Flachnippel	284 091 102
	Flachnippel mit 1 Einführung M20	284 890 102
	Flachnippel mit 2 Einführungen M20	284 890 202
	Flachnippel blind	284 990 002
	Zwischenstück für Kombination	284 991 102
<p>Grau 3 .</p> <p>Schwarz 1 .</p>		

	FUP Oberteil	Ø 18,8 Ø 35 Ø 39,1 Ø 43 Ø 55	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 360 916 302 643 092 402
	NUP Oberteil	Ø 43 Ø 55	360 915 302 378 167 002
	Mit Vorhängeschloss	Ø 43 Ø 55	360 917 302 643 097 402
	Blindoberteil ohne Klappdeckel		374 084 002
	Zwischenstück 20 mm nur für NAP-Apparate mit höheren Einsätzen inkl. Schrauben		374 085 002
		Grau Schwarz 3 1 .
	Drehgriff		090 470 102
		Grau Schwarz 902 364 903 012
	Bezeichnungsschild 58 × 11 × 2 mm		173 328 242
	Rostsichere Schraube		090 186 392