

**Interruttore magnetotermico differenziale FI/LS**  
DSX301C

**Pettini FlexLine®**  
PSX1/PSX3

**Centralini**  
UK600/AK600

**Interruttore magnetotermico LS**  
SNX201/SNX203

**Interruttore magnetotermico differenziale FI/LS**  
DSX203NC

**Interruttore differenziale FI**  
FX202/FX204




Installazione  
**più rapida**  
grazie alla nostra  
tecnologia  
push-in.



**Disposizione flessibile**  
con il nostro  
morsetto flessibile.



**Risparmio di spazio del 50%**  
grazie al  
design snello.

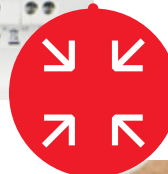

**Semplice installazione frontale.**



**FlexLine®**  
Simply fits.

Installazione più rapida  
del **50%** e risparmio  
di spazio con un nuovo  
livello di flessibilità.

**MAGGIORI  
INFORMAZIONI:**



**Interruttore magnetotermico SNX201 FlexLine®, 1P+N  
Caratteristica C, 18 mm, 6 kA**

Morsetto a innesto sul lato di ingresso e di uscita

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
SNX201-C6	809102087	2CSS255301R0064	1
SNX201-C10	809112087	2CSS255301R0104	1
SNX201-C13	809122087	2CSS255301R0134	1
SNX201-C13	809122097	2CSS255301U0134*	96
SNX201-C16	809132087	2CSS255301R0164	1
SNX201-C16	809132097	2CSS255301U0164*	96
SNX201-C20	809142087	2CSS255301R0204	1

Morsetto a innesto sul lato di ingresso e morsetto a vite sul lato di uscita

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
SNX201-C25	809152087	2CSS255301R0254	1
SNX201-C32	809162087	2CSS255301R0324	1

**Interruttore magnetotermico SNX203 FlexLine®, 3P+N  
Caratteristica C, 54 mm, 6 kA**

Morsetto a innesto sul lato di ingresso e di uscita

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
SNX203-C6	809104087	2CSS256301R0064	1
SNX203-C10	809114087	2CSS256301R0104	1
SNX203-C13	809124087	2CSS256301R0134	1
SNX203-C16	809134087	2CSS256301R0164	1
SNX203-C20	809144087	2CSS256301R0204	1

Morsetto a innesto sul lato di ingresso e morsetto a vite sul lato di uscita

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
SNX203-C25	809154087	2CSS256301R0254	1
SNX203-C32	809164087	2CSS256301R0324	1

**Interruttore magnetotermico differenziale FI/LS DSX301C  
FlexLine®, 1P+N Caratteristica C, 18 mm, 6 kA, 30 mA**

Morsetto a innesto sul lato di ingresso e di uscita

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
DSX301C C6 A30	809102187	2CSR255165R1064	1
DSX301C C10 A30	809112187	2CSR255165R1104	1
DSX301C C13 A30	809122187	2CSR255165R1134	1
DSX301C C13 A30	809122197	2CSR255165U1134*	96
DSX301C C16 A30	809132187	2CSR255165R1164	1
DSX301C C16 A30	809132197	2CSR255165U1164*	96
DSX301C C20 A30	809142187	2CSR255165R1204	1

**Interruttore magnetotermico differenziale FI/LS DSX203NC  
FlexLine®, 3P+N Caratteristica C, 70 mm, 6 kA, 30 mA**

Morsetto a innesto sul lato di ingresso e di uscita

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
DSX203NC C6 A30	809104187	2CSR256192R1064	1
DSX203NC C10 A30	809114187	2CSR256192R1064	1
DSX203NC C13 A30	809124187	2CSR256192R1134	1
DSX203NC C16 A30	809134187	2CSR256192R1164	1
DSX203NC C20 A30	809144187	2CSR256192R1204	1

**Interruttore differenziale (FI), FX202/FX204 FlexLine®  
Tipo A, 30 mA**

Morsetto a innesto sul lato di ingresso e di uscita

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
FX202 A-25/0.03	531422285	2CSF202165R1250	1
FX202 A-40/0.03	531432285	2CSF202165R1400	1
FX204 A-25/0.03	531424285	2CSF204165R1250	1
FX204 A-40/0.03	531434285	2CSF204165R1400	1

**Pettine PSX1 FlexLine®, 1P+N**

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
PSX1/8N (4 moduli)	805998012	2CDL210180R1008	1
PSX1/12N (6 moduli)	805998022	2CDL210180R1012	1
PSX1/24N (12 moduli)	805998032	2CDL210180R1024	1

**Pettine PSX3 FlexLine®, 3P+N**

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
PSX3/16N (8 moduli)	805998042	2CDL230180R1016	1
PSX3/24N (12 moduli)	805998052	2CDL230180R1024	1

**Accessori BSKX FlexLine®  
Copertura piedini per pettine PSX**

Tipo	Numero E	Numero di ordinazione	UI
BSKX	805998902	2CDL200180R0013	1

\*Le versioni U sono grandi imballaggi di 96 pz.