


01/2024

# USB A+C -pistorasia

## Latausta parhaimmillaan

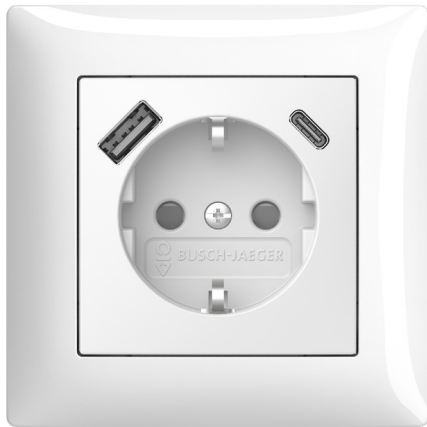

### Tekniset tiedot:


- 230 VAC/5 VDC
- 50 - 60 Hz
- 2,4 / 3,0 A
- Maksimiteho 15 W
- Tyhjäkäyntiteho 0.3 W
- IP20
- SELV
- Käyttölämpötila 5°C - 35°C.
- Yhteensopiva standardin DIN EN62684 kanssa.

USB A+C -pistorasia mahdollistaa tavalliseen pistorasiaan kytkettävän laitteen käytön ja elektronisten laitteiden lataamisen samanaikaisesti.

Uppoasennettavassa pistorasiassa on liittimet kahdelle johdolle kutakin kosketinta kohden. Ei lisäliittimiä. Liittimet on hyväksytty ML- ja MK-johdimmille. Pistorasiaan on integroitu USB A+C-latauslaitte 5 V/3 A, ja se sisältää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen.

### Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

- Kahden USB-portin ja pistorasian samanaikainen käyttö
- USB-A ja USB-C -portit elektronisten laitteiden lataamiseen
- Latauksessa voi käyttää laitteen omaa USB-latauskaapelia
- USB-A -portti latausvirta enintään 2,4 A
- USB-C -portti latausvirta enintään 3 A
- Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus

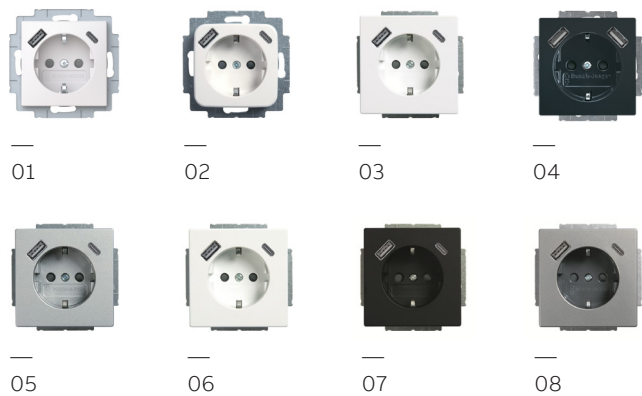

## Tilaustiedot

Kuva	Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
01	20 EUCB2USBAC-916-510	25 161 07	Pistorasia, 1-os. maad, USB A+C, SAGA™	1/10
02	20 EUCB2USBAC-214-510	25 161 00	Pistorasia, 1-os. maad, USB A+C, Jussi	1/10
03	20 EUCB2USBAC-84-500	25 161 02	Pistorasia, 1-os. maad, USB A+C, IMPRESSIVO® valkoinen	1/10
04	20 EUCB2USBAC-81-500	25 161 03	Pistorasia, 1-os. maad, USB A+C, IMPRESSIVO® antrasiitti	1/10
05	20 EUCB2USBAC-83-500	25 161 04	Pistorasia, 1-os. maad, USB A+C, IMPRESSIVO® alumiini	1/10
06	20 EUCB2USBAC-884-500	25 161 06	Pistorasia, 1-os. maad, USB A+C, IMPRESSIVO® matta valkoinen	1/10
07	20 EUCB2USBAC-885-500	25 161 05	Pistorasia, 1-os. maad, USB A+C, IMPRESSIVO® matta musta	1/10
08	20 EUCB2USBAC-866-500	-	Pistorasia, 1-os. maad, USB A+C, aito teräs	1/10