



E-Klips

Elektrische und mechanische Federstahl-
Befestigungssysteme

Power and productivity
for a better world™



E-Klips

Elektrische und mechanische Federstahl-Befestigungssysteme

Einleitung	1
Träger und Pfetten	2
Stangen	3
Kabelschutz	4
Kabel	5
Abgehängte Decken	6
Profildecken	7
Rohre	8
Bänder, Seile und Ketten	9
Befestigungszubehör	10
Verkaufsstände	11
Technische Informationen	12
Index	13



Einleitung

Einleitung

Geschichte	1/2
Einsatzgebiete	1/2
Verbesserte Montagezeiten	1/2
Korrosionsschutz	1/2
FMRC-Zulassung	1/2

Einleitung

1

Die marktführenden E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme bieten robuste, flexible und einfache Befestigungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Geschichte

Die E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme werden seit über 25 Jahren in Großbritannien hergestellt. Mit ihrer Hilfe können Befestigungen schnell und einfach durchgeführt werden, ohne das Träger, Muttern oder Schrauben benötigt werden bzw. Löcher gebohrt oder geschweißt werden müsste.

Einsatzgebiete

Die umfangreiche Produktpalette unserer E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme deckt nahezu alle Befestigungsanwendungen ab, beispielsweise:

- Kabel
- Kabelbahnen
- Kabelschutz
- Rohre
- Kabelkanäle
- Beleuchtung
- Abgehängte Decken

Verbesserte Montage

Die E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme wurden entwickelt, um die Installationszeit zu verringern. Sie sind leicht zu montieren, benötigt wird nur ein Hammer, ein Schraubendreher, ein Schraubenschlüssel oder eine Zange.

Höchster Korrosionsschutz

E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme sind durch unsere revolutionäre Z600+ Verzinkung geschützt. Diese einzigartige zweifache Schutzbeschichtung sorgt dafür, dass E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme für eine sehr lange Nutzungsdauer vor Korrosion geschützt bleiben.

FMRC -Zulassung

 Die FMRC-Zulassung gibt an, dass das Produkt von der Factory Mutual Research Corporation (FMRC) für den Einsatz in Gebäuden getestet und zugelassen wurde, für die besondere Brand- und Umweltschutzbestimmungen gelten.



Träger und Pfetten


Träger und Pfetten

Typ AH – Trägerklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen	2/2
Typ AV – Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen	2/2
Typ FH – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	2/2
Typ EH – Trägerklammern für Abzweigkästen	2/3
Typ SM – Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen	2/3
Typ RM – Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen	2/4
Typ VM – Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen	2/4
Typ TM – Pfettenklammern für Abzweigkästen	2/4

Träger und Pfetten



Typ AH, AV und FH

2

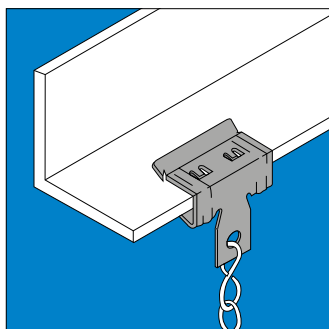



Trägerklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH-153	7TCA084030R0448	1,5-3	6,5	16	12,5	72	F8+	100
AH-38	7TCA084030R0452	3-8	6,5	18	20,3	90	F8+	100
AH-814	7TCA084030R0457	8-14	6,5	26	20,3	90	F8+	100
AH-1420	7TCA084030R0443	14-20	6,5	30	26,6	90	F8+	100

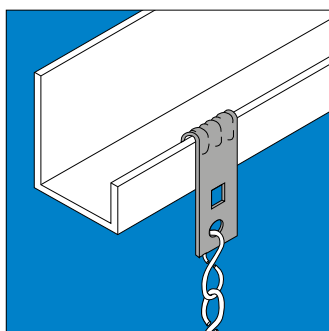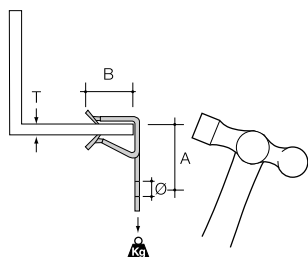


Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AV-155	7TCA084030R0734	1,5-4	6,5	41	14	6,5	12	72	F8+	100
AV-57	7TCA084030R0739	4,5-7	6,5	42	15	6,5	12	72	F8+	100

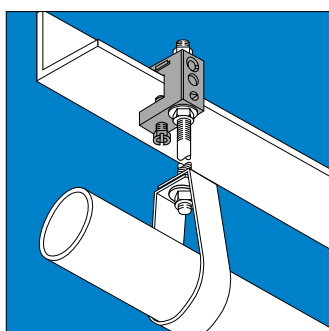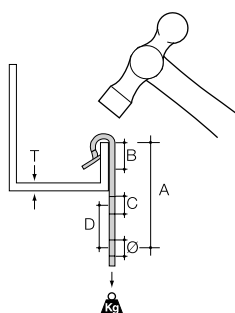


Trägerklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	D (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FH-65	7TCA084030R1214	max. 18	12,7	6,5	6,5	19,5	45	F8+	100
FH-107	7TCA084030R1210	max. 18	10,7	10,7	6,5	19,5	45	F8+	100

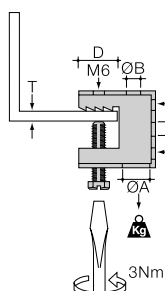



Träger und Pfetten

Typ EH und SM

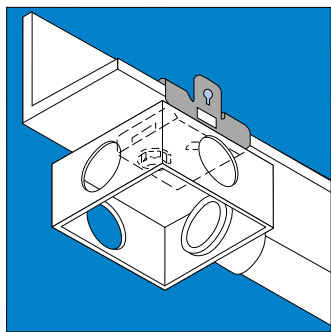


Trägerklammern für Abzweigkästen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
EH-38	7TCA084030R1091	3-8	7	–	7,5	33	45	F8+	100
EH-814	7TCA084030R1098	8-14	7	–	7,5	33	45	F8+	100
EH-1420	7TCA084030R1085	14-20	7	–	7,5	33	45	F8+	100
EH-38S	7TCA084030R1095	3-8	–	M6x10	7,5	33	45	F8+	100
EH-814S	7TCA084030R1102	8-14	–	M6x10	7,5	33	45	F8+	100
EH-1420S	7TCA084030R1088	14-20	–	M6x10	7,5	33	45	F8+	100

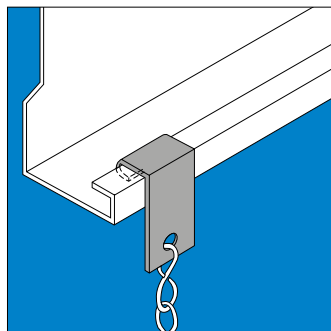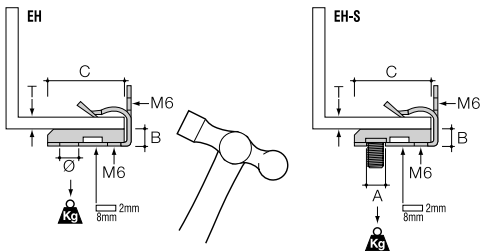

Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
SM-125	7TCA084030R1753	≤3,0	6,5	37	12,5	20	F2	100

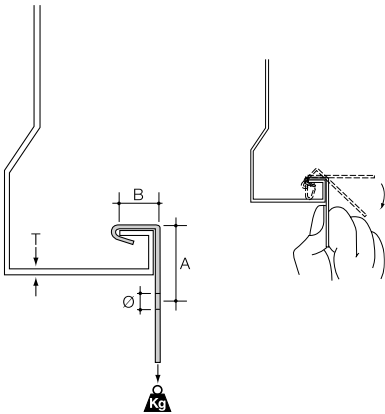

Träger und Pfetten



Typ RM, VM und TM

2

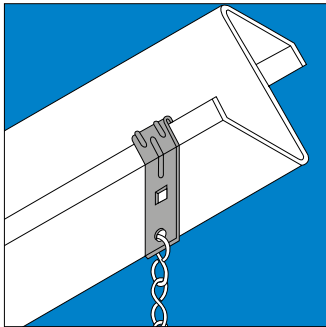



Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
RM-055	7TCA084030R1735	1,5-4	6,5	53	15	45	F8+	100

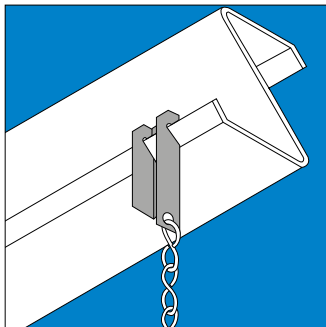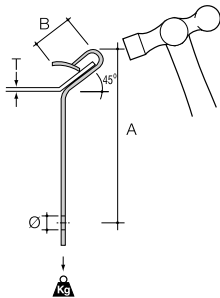


Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
VM-03	7TCA084030R1848	1-3	6,5	48	45°	45	F8+	100

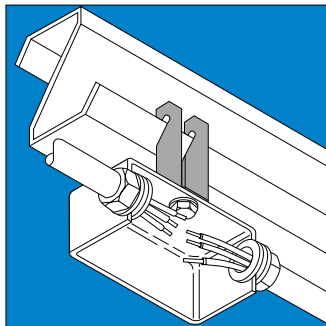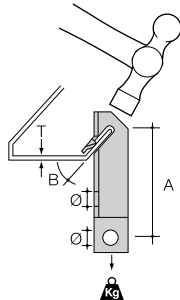

Pfettenklammern für Abzweigkästen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
TM-03	7TCA084030R1823	1-3	6,5	43	45°	45	F8+	100

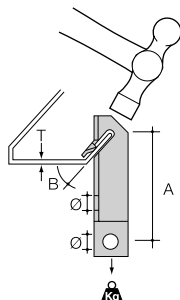

Stangen


Stangen

Typ SRH – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/2
Typ FC – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/2
Typ YH – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/2
Typ SSYH – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/2
Typ BH – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/3
Typ PD – Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/3
Typ FM – Gewindestangen-Befestigungsklammern	3/3
Typ AM – Gewindestangen-Befestigungsklammern	3/4
Typ YM – Gewindestangen-Befestigungsklammern	3/4
Typ BM – Stangen-Befestigungen	3/4
Typ AH-AM – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/5
Typ AH-YM – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/5
Typ AH-BM – Trägerklammern für Stangen-Befestigungen	3/6
Typ AHB – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/6
Typ AV-JB – Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/6
Typ AV-AM – Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/7
Typ AVB – Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/7
Typ AV-BM – Pfettenklammern für Stangen-Befestigungen	3/7
Typ SM-AM – Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/8
Typ UM-AM und UM-YM – Gewindestangen-Befestigungen	3/8
Typ UM-BM – Stangen-Befestigungen	3/8
Typ FH-AM – Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/9
Typ FH-BM – Trägerklammern für Stangen-Befestigungen	3/9
Typ VM-AM – Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/9
Typ RM-AM – Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen	3/10
Typ VM-BM – Pfettenklammern für Stangen-Befestigungen	3/10
Typ TL – Gewindestangenverbinder	3/10

Stangen



Typ SRH, FC, YH und SSYH

3

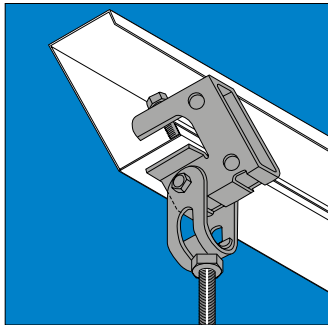

Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen



Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
SRH	7TCA084220R0406	max. 25	M10	71	60	12	200	F8+	10

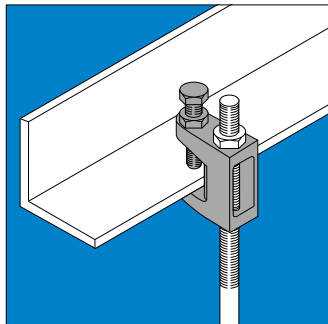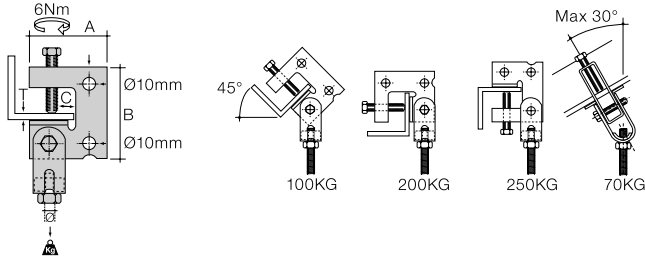

Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FC-7	7TCA084220R0159	max. 19	7	50	42	45	120	F1	25
FC-9	7TCA084220R0161	max. 19	9	50	42	45	120	F1	25
FC-11	7TCA084220R0153	max. 19	11	50	42	45	250	F1	25
FC-13	7TCA084220R0156	max. 23	13	59	49	54	350	F1	25
FC-6T	7TCA084220R0158	max. 19	M6	50	42	45	120	F1	25
FC-8T	7TCA084220R0160	max. 19	M8	50	42	45	120	F1	25
FC-10T	7TCA084220R0152	max. 19	M10	50	42	45	250	F1	25
FC-12T	7TCA084220R0155	max. 23	M12	59	49	54	350	F1	25

Zulassungen

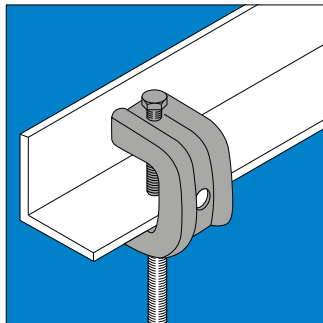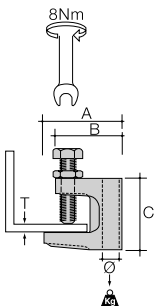


Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
YH-1021	7TCA084220R0558	10-21	14	47	110	F2	25
YH-1533	7TCA084220R0560	15-33	14	60	110	F2	25
YH-3247	7TCA084220R0562	32-47	14	70	110	F2	25
SSYH-1021	7TCA084220R0455	10-21	14	47	110	F3	25
SSYH-1533	7TCA084220R0457	15-33	14	60	110	F3	25
SSYH-3247	7TCA084220R0459	32-47	14	70	110	F3	25

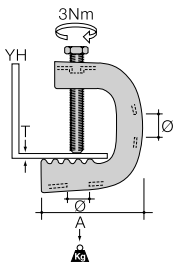



Stangen

Typ BH, PD und FM

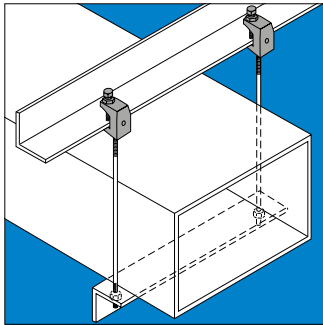



Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
BH-6T	7TCA084220R0070	max. 18	M6	40	22	60	F1	25
BH-8T	7TCA084220R0072	max. 18	M8	40	22	60	F1	25
BH-10T	7TCA084220R0068	max. 18	M10	40	22	60	F1	25

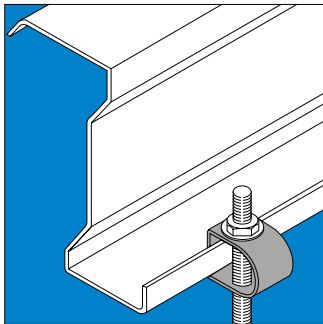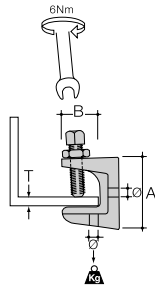


Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
PD	7TCA084220R0299	≤4	12	15	85	40	F2	50

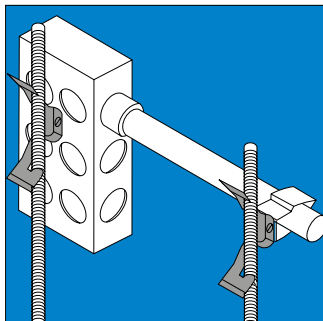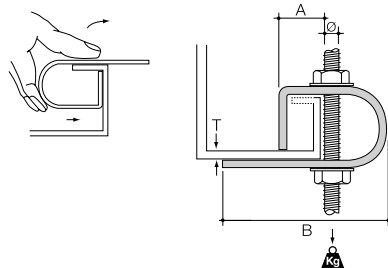

Gewindestangen-Befestigungsklammern


Artikelnummer	GID Nummer	ØA	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FM-313T	7TCA084030R1270	M6/M8/M10	10	F8+	100
FM-320T	7TCA084030R1274	M6/M8/M10	10	F8+	100

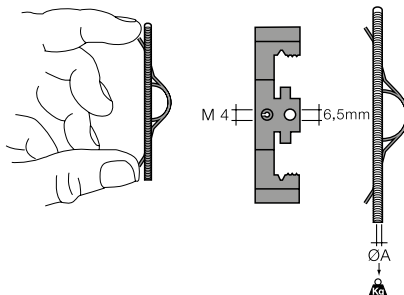

Stangen



Typ AM, YM und BM

3

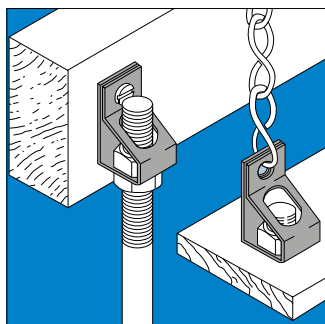



Gewindestangen-Befestigungsklammern

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AM-127	7TCA084030R0728	12,7	6,5	28	68	F8+	100
AM-6T	7TCA084030R0730	M6	6,5	28	68	F8+	100
AM-8T	7TCA084030R0732	M8	6,5	28	68	F8+	100
AM-10T	7TCA084030R0726	M10	6,5	28	68	F8+	100

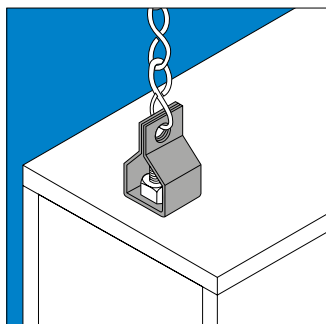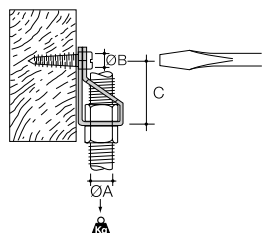


Gewindestangen-Befestigungsklammern

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
YM-127	7TCA084030R1865	12,7	6,5	30	90	F8+	100

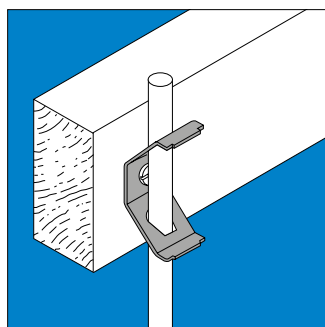 


Stangen-Befestigungsklammern

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
BM-6	7TCA084030R0839	6/M6	6,5	45	90	F8+	100
BM-8	7TCA084030R0841	8/M8	6,5	45	90	F8+	100
BM-10	7TCA084030R0835	10/M10	6,5	45	90	F8+	100

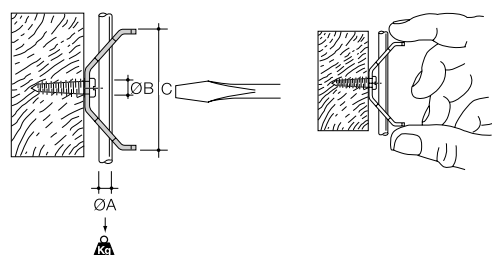



Stangen

Typ AH-AM und AH-YM

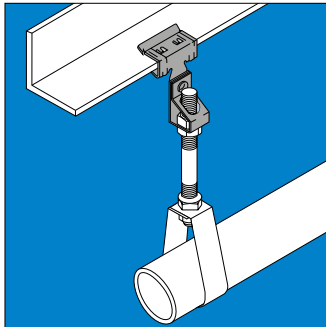


Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH153-AM127	7TCA084030R0522	1,5-3	12,7	44	68	F8+	25
AH38-AM127	7TCA084030R0566	3-8	12,7	46	68	F8+	25
AH814-AM127	7TCA084030R0626	8-14	12,7	54	68	F8+	25
AH1420-AM127	7TCA084030R0465	14-20	12,7	66	68	F8+	25
AH153-AM6T	7TCA084030R0524	1,5-3	M6	44	68	F8+	25
AH38-AM6T	7TCA084030R0569	3-8	M6	46	68	F8+	25
AH814-AM6T	7TCA084030R0629	8-14	M6	54	68	F8+	25
AH1420-AM6T	7TCA084030R0467	14-20	M6	66	68	F8+	25
AH153-AM8T	7TCA084030R0525	1,5-3	M8	44	68	F8+	25
AH38-AM8T	7TCA084030R0572	3-8	M8	46	68	F8+	25
AH814-AM8T	7TCA084030R0632	8-14	M8	54	68	F8+	25
AH1420-AM8T	7TCA084030R0470	14-20	M8	66	68	F8+	25
AH153-AM10T	7TCA084030R0520	1,5-3	M10	44	68	F8+	25
AH38-AM10T	7TCA084030R0563	3-8	M10	46	68	F8+	25
AH814-AM10T	7TCA084030R0623	8-14	M10	54	68	F8+	25
AH1420-AM10T	7TCA084030R0462	14-20	M10	66	68	F8+	25

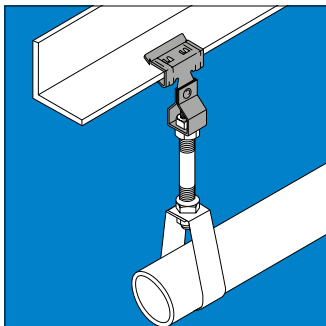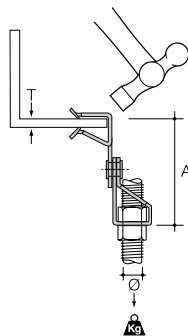

Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH153-YM127	7TCA084030R0561	1,5-3	12,7	48	72	F8+	25
AH38-YM127	7TCA084030R0621	3-8	12,7	48	90	F8+	25
AH814-YM127	7TCA084030R0681	8-14	12,7	56	90	F8+	25
AH1420-YM127	7TCA084030R0515	14-20	12,7	70	90	F8+	25

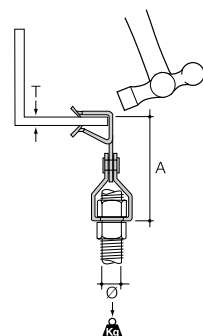

Stangen



Typ AH-BM, AHB und AV-JB

3

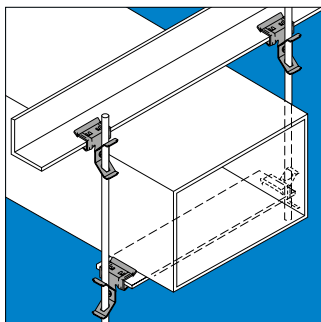



Trägerklammern für Stangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH153-BM6	7TCA084030R0532	1,5-3	6/M6	72	F8+	25
AH38-BM6	7TCA084030R0580	3-8	6/M6	90	F8+	25
AH814-BM6	7TCA084030R0639	8-14	6/M6	90	F8+	25
AH1420-BM6	7TCA084030R0476	14-20	6/M6	90	F8+	25
AH153-BM8	7TCA084030R0534	1,5-3	8/M8	72	F8+	25
AH38-BM8	7TCA084030R0582	3-8	8/M8	90	F8+	25
AH814-BM8	7TCA084030R0641	8-14	8/M8	90	F8+	25
AH1420-BM8	7TCA084030R0478	14-20	8/M8	90	F8+	25
AH153-BM10	7TCA084030R0529	1,5-3	10/M10	72	F8+	25
AH38-BM10	7TCA084030R0576	3-8	10/M10	90	F8+	25
AH814-BM10	7TCA084030R0636	8-14	10/M10	90	F8+	25
AH1420-BM10	7TCA084030R0473	14-20	10/M10	90	F8+	25

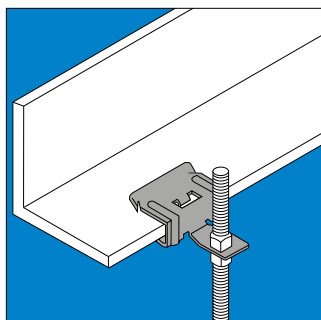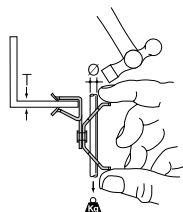


Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AHB-153	7TCA084030R0685	1,5-3	6,5	22	12,5	20	F8+	100
AHB-38	7TCA084030R0687	3-8	6,5	25	20,3	20	F8+	100
AHB-814	7TCA084030R0690	8-14	6,5	26	20,3	20	F8+	100
AHB-1420	7TCA084030R0683	14-20	6,5	27	26,6	20	F8+	100

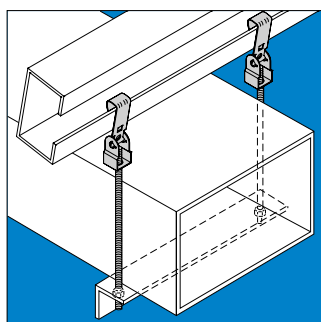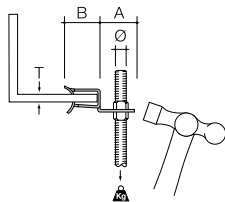


Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AV155-JB8T	7TCA084030R0787	1,5-4	M8	70	F8+	25
AV155-JB10T	7TCA084030R0785	1,5-4	M10	70	F8+	25
AV155-JB11	7TCA084030R0786	1,5-4	11	70	F8+	25
AV57-JB8T	7TCA084030R0824	4,5-7	M8	70	F8+	25
AV57-JB10T	7TCA084030R0822	4,5-7	M10	70	F8+	25
AV57-JB11	7TCA084030R0823	4,5-7	11	70	F8+	25

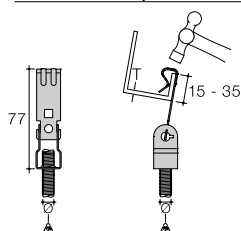



Stangen

Typ AV-AM, AVB und AV-BM

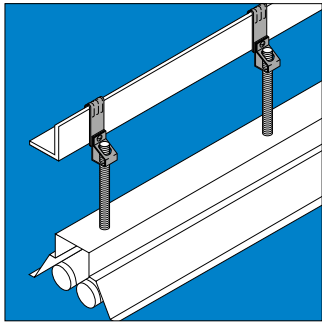



Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AV155-AM127	7TCA084030R0747	1,5-4	12,7	70	68	F8+	25
AV155-AM6T	7TCA084030R0750	1,5-4	M6	70	68	F8+	25
AV155-AM8T	7TCA084030R0754	1,5-4	M8	70	68	F8+	25
AV155-AM10T	7TCA084030R0742	1,5-4	M10	70	68	F8+	25
AV57-AM127	7TCA084030R0798	4,5-7	12,7	70	68	F8+	25
AV57-AM6T	7TCA084030R0800	4,5-7	M6	70	68	F8+	25
AV57-AM8T	7TCA084030R0803	4,5-7	M8	70	68	F8+	25
AV57-AM10T	7TCA084030R0795	4,5-7	M10	70	68	F8+	25

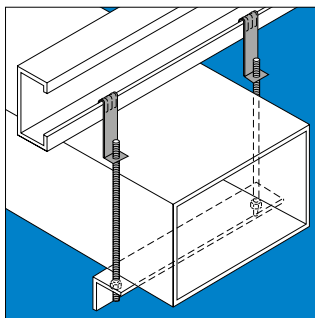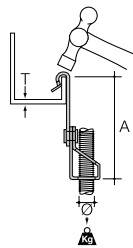


Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AVB-6T	7TCA084030R0830	1,5-5	M6	34	20	F8+	100
AVB-8T	7TCA084030R0831	1,5-5	M8	34	20	F8+	100

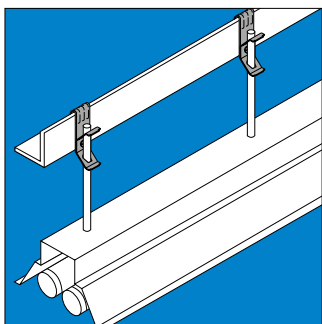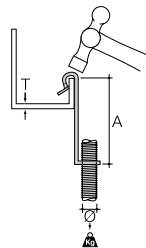

Pfettenklammern für Stangen-Befestigungen


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AV155-BM6	7TCA084030R0762	1,5-4	6/M6	72	F8+	25
AV155-BM8	7TCA084030R0764	1,5-4	8/M8	72	F8+	25
AV155-BM10	7TCA084030R0758	1,5-4	10/M10	72	F8+	25
AV57-BM6	7TCA084030R0809	4,5-7	6/M6	72	F8+	25
AV57-BM8	7TCA084030R0811	4,5-7	8/M8	72	F8+	25
AV57-BM10	7TCA084030R0806	4,5-7	10/M10	72	F8+	25

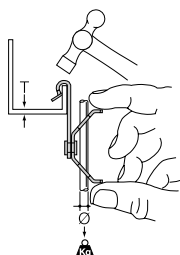

Stangen



Typ SM-AM, UM-AM, UM-YM und UM-BM

3

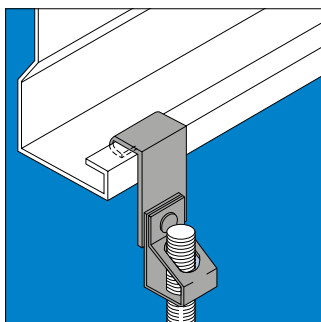



Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
SM125-AM127	7TCA084030R1757	≤3,0	12,7	65	12,5	20	F2	25
SM125-AM6T	7TCA084030R1759	≤3,0	M6	65	12,5	20	F2	25
SM125-AM8T	7TCA084030R1761	≤3,0	M8	65	12,5	20	F2	25
SM125-AM10T	7TCA084030R1755	≤3,0	M10	65	12,5	20	F2	25

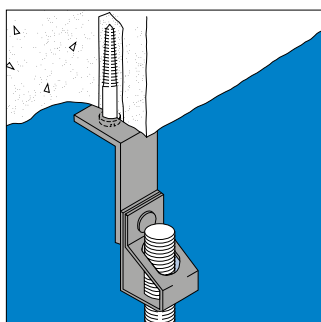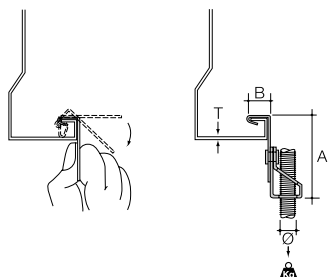


Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
UM44-AM6T	7TCA084030R1840	M6	6,5	69	68	F8+	25
UM44-AM8T	7TCA084030R1841	M8	6,5	69	68	F8+	25
UM44-AM10T	7TCA084030R1838	M10	6,5	69	68	F8+	25
UM44-AM127	7TCA084030R1839	12,7	6,5	69	68	F8+	25
UM44-YM127	7TCA084030R1846	12,7	6,5	71	90	F8+	25

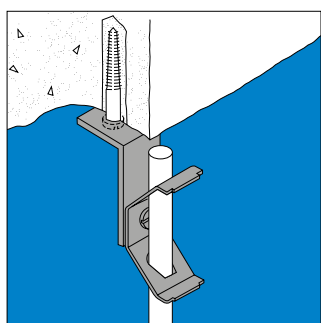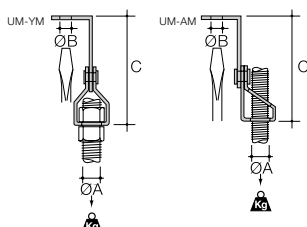


Stangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
UM44-BM6	7TCA084030R1844	6/M6	6,5	39	90	F8+	25
UM44-BM8	7TCA084030R1845	8/M8	6,5	39	90	F8+	25
UM44-BM10	7TCA084030R1842	10/M10	6,5	39	90	F8+	25

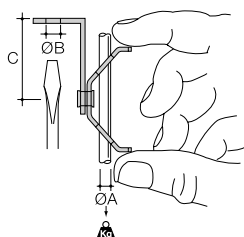



Stangen

Typ FH-AM, FH-BM und VM-AM

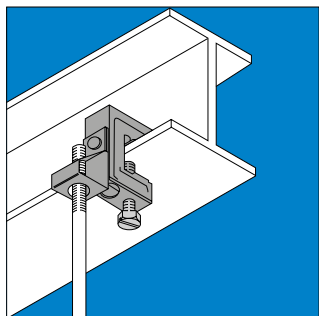



Trägerklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FH107-AM127	7TCA084030R1220	max. 18	12,7	45	F8+	25
FH107-AM6T	7TCA084030R1222	max. 18	M6	45	F8+	25
FH107-AM8T	7TCA084030R1224	max. 18	M8	45	F8+	25
FH107-AM10T	7TCA084030R1218	max. 18	M10	45	F8+	25

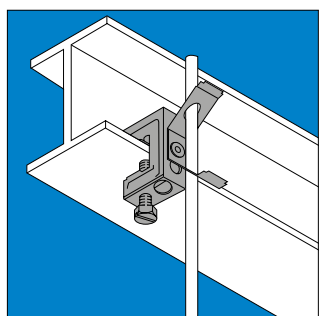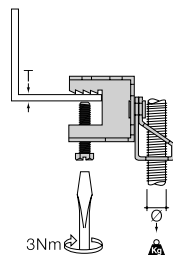


Trägerklammern für Stangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FH107-BM6	7TCA084030R1230	max. 18	6/M6	45	F8+	25
FH107-BM8	7TCA084030R1232	max. 18	8/M8	45	F8+	25
FH107-BM10	7TCA084030R1226	max. 18	10/M10	45	F8+	25

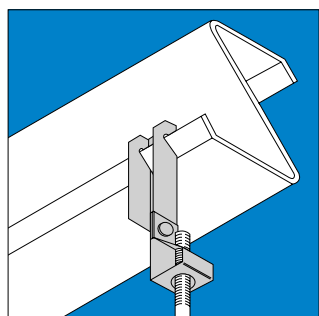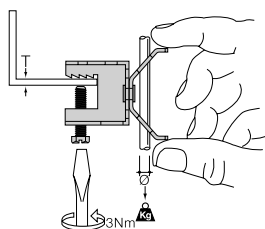

Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
VM03-AM127	7TCA084030R1852	1-3	12,7	6,5	77	45°	45	F8+	25
VM03-AM6T	7TCA084030R1853	1-3	M6	6,5	77	45°	45	F8+	25
VM03-AM8T	7TCA084030R1855	1-3	M8	6,5	77	45°	45	F8+	25
VM03-AM10T	7TCA084030R1850	1-3	M10	6,5	77	45°	45	F8+	25

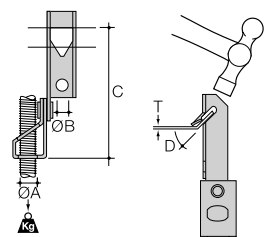

Stangen



Typ RM-AM, VM-BM und TL

3

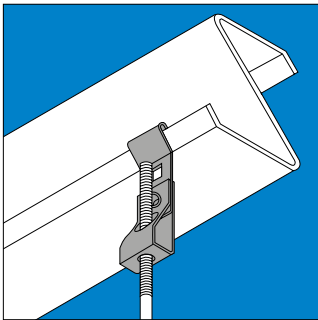



Pfettenklammern für Gewindestangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	D	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
RM055-AM127	7TCA084030R1741	0,5-5	12,7	15	77	45°	45	F8+	25
RM055-AM6T	7TCA084030R1743	0,5-5	M6	15	77	45°	45	F8+	25
RM055-AM8T	7TCA084030R1745	0,5-5	M8	15	77	45°	45	F8+	25
RM055-AM10T	7TCA084030R1739	0,5-5	M10	15	77	45°	45	F8+	25

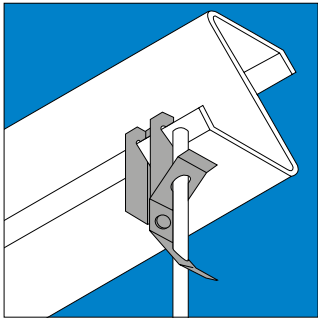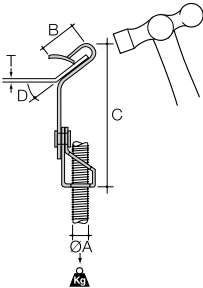


Pfettenklammern für Stangen-Befestigungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
VM03-BM6	7TCA084030R1859	1-3	6/M6	6,5	48	45°	45	F8+	25
VM03-BM8	7TCA084030R1860	1-3	8/M8	6,5	48	45°	45	F8+	25
VM03-BM10	7TCA084030R1857	1-3	10/M10	6,5	48	45°	45	F8+	25

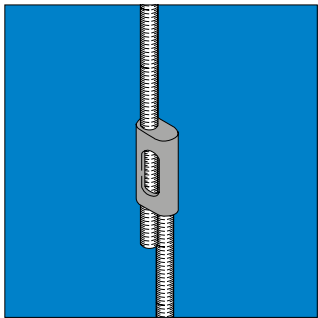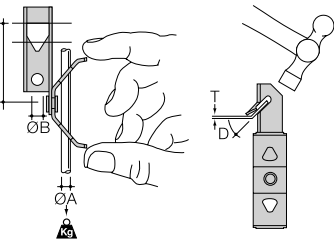

Gewindestangen-Verbinder

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
TL10	7TCA084220R0477	M10	35	300	F2	25

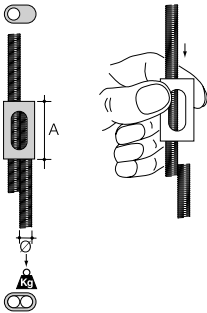


Kabelschutz

Typ GM – Befestigungsklammern für Kabelschutz	4/2
Typ JM – Befestigungsklammern für Kabelschutz	4/2
Typ FM-T – Befestigungsklammern für Kabelschutz	4/2
Typ AH-GM – Trägerklammern für Kabelschutz	4/3
Typ AH-JM – Trägerklammern für Kabelschutz	4/4
Typ AV-GM – Pfettenklammern für Kabelschutz	4/5
Typ EH-GM – Trägerklammern für Kabelschutz	4/6
Typ EH-JM – Trägerklammern für Kabelschutz	4/6
Typ SM-GM – Pfettenklammern für Kabelschutz	4/7
Typ EH-P – Trägerklammern für Kabelschutz	4/7
Typ EH-RCC – Trägerklammern für Kabelschutz oder Kabel	4/8
Typ RCC – Trägerklammern für Kabelschutz oder Kabel	4/8
Typ TM-GM – Pfettenklammern für Kabelschutz	4/8
Typ TM-JM – Pfettenklammern für Kabelschutz	4/9
Typ FH-GM – Trägerklammern für Kabelschutz	4/9
Typ FH-JM – Trägerklammern für Kabelschutz	4/10
Typ PM-GM – T-Profilschienenklammern für Kabelschutz	4/11
Typ GM-GM – Verbindungsklammern für Kabelschutz	4/11
Typ JM-JM – Verbindungsklammern für Kabelschutz	4/12
Typ YHR – Trägerklammern für Kabelschutz	4/12
Typ SSYHR – Trägerklammern für Kabelschutz	4/12
Typ ECH – Trägerklammern für Kabelschutz oder Rohre	4/13
Typ RA – Trägerklammern für Kabelschutz oder Rohre	4/13
Typ S – Trägerklammern für Kabelschutz oder Rohre	4/14
Typ H – Trägerklammern für Kabelschutz oder Rohre	4/14

Kabelschutz



Typ GM, JM und FM-T

4

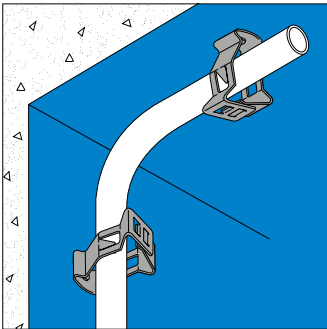



Befestigungsklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
GM-1219	7TCA084030R1302	12-19	6,5	44	7/9/11	45	F8+	100
GM-1926	7TCA084030R1305	19-26	6,5	44	13,5/16	45	F8+	100
GM-2632	7TCA084030R1310	26-32	6,5	55	21	45	F8+	100
GM-3240	7TCA084030R1312	32-40	6,5	68	29	45	F8+	100
GM-4047	7TCA084030R1315	40-47	6,5	79	36	45	F8+	100
GM-4757	7TCA084030R1317	47-57	6,5	87	36/42	45	F8+	100

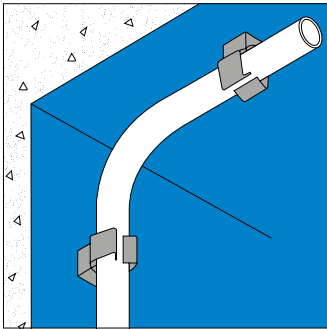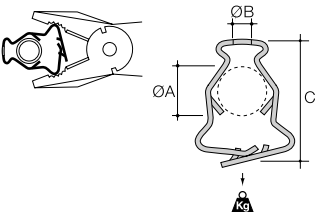

Befestigungsklammern für Kabelschutz


Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
JM-1825	7TCA084030R1451	18-22	6,5	33	11/13,5/16	11	F8+	100
JM-2229	7TCA084030R1455	22-29	6,5	38	16/21	11	F8+	100
JM-2933	7TCA084030R1459	29-33	6,5	43	—	11	F8+	100

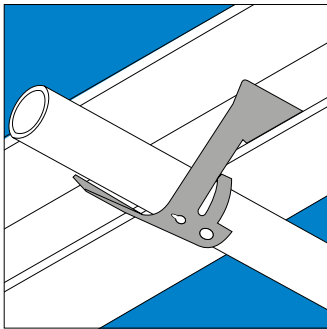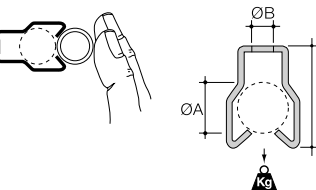


Befestigungsklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FM-313T	7TCA084030R1270	3-5	16-25	11/13,5/16	45	F8+	100
		6-9	16-20	11/13,5	45	F8+	100
		9-13	16	11	45	F8+	100
FM-320T	7TCA084030R1274	3-5	20-38	13,5/16/21/29	45	F8+	100
		6-9	20-35	13,5/16/21	45	F8+	100
		9-13	20-30	13,5/16/21	45	F8+	100
		13-16	20-25	13,5/16	45	F8+	100
		16-20	20	13,5	45	F8+	100

Artikelnummer	GID Nummer	ØC (mm)	ØD (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FM-313T	7TCA084030R1270	20 max.	M6/M8/M10	11	22	F8+	100
FM-320T	7TCA084030R1274	40 max.	M6/M8/M10	29	22	F8+	100

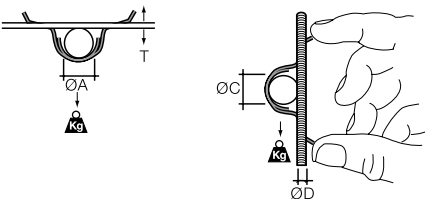


Kabelschutz Typ AH-GM

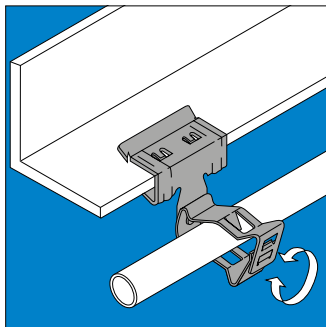


Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH153-GM1219	7TCA084030R0544	1,5-3	12-19	7/9/11	12	F8+	25
AH153-GM1926	7TCA084030R0546	1,5-3	19-26	13,5/16	12	F8+	25
AH153-GM2632	7TCA084030R0548	1,5-3	26-32	21	12	F8+	25
AH153-GM3240	7TCA084030R0550	1,5-3	32-40	29	12	F8+	25
AH153-GM4047	7TCA084030R0552	1,5-3	40-47	36	12	F8+	25
AH153-GM4757	7TCA084030R0554	1,5-3	47-57	36/42	12	F8+	25
AH38-GM1219	7TCA084030R0593	3-8	12-19	7/9/11	12	F8+	25
AH38-GM1926	7TCA084030R0595	3-8	19-26	13,5/16	12	F8+	25
AH38-GM2632	7TCA084030R0598	3-8	26-32	21	12	F8+	25
AH38-GM3240	7TCA084030R0600	3-8	32-40	29	12	F8+	25
AH38-GM4047	7TCA084030R0602	3-8	40-47	36	12	F8+	25
AH38-GM4757	7TCA084030R0604	3-8	47-57	36/42	12	F8+	25
AH814-GM1219	7TCA084030R0650	8-14	12-19	7/9/11	12	F8+	25
AH814-GM1926	7TCA084030R0652	8-14	19-26	13,5/16	12	F8+	25
AH814-GM2632	7TCA084030R0655	8-14	26-32	21	12	F8+	25
AH814-GM3240	7TCA084030R0657	8-14	32-40	29	12	F8+	25
AH814-GM4047	7TCA084030R0659	8-14	40-47	36	12	F8+	25
AH814-GM4757	7TCA084030R0661	8-14	47-57	36/42	12	F8+	25
AH1420-GM1219	7TCA084030R0487	14-20	12-19	7/9/11	12	F8+	25
AH1420-GM1926	7TCA084030R0489	14-20	19-26	13,5/16	12	F8+	25
AH1420-GM2632	7TCA084030R0493	14-20	26-32	21	12	F8+	25
AH1420-GM3240	7TCA084030R0495	14-20	32-40	29	12	F8+	25
AH1420-GM4047	7TCA084030R0497	14-20	40-47	36	12	F8+	25
AH1420-GM4757	7TCA084030R0499	14-20	47-57	36/42	12	F8+	25

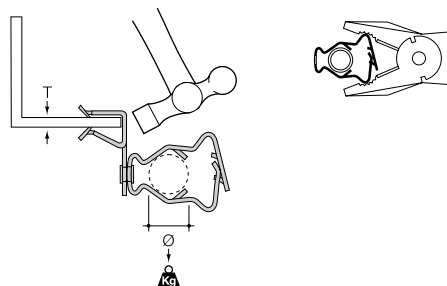



Kabelschutz Typ AH-JM

4

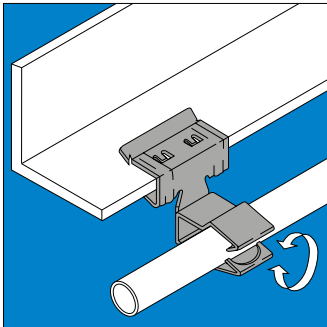


Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH38-JM1825	7TCA084030R0606	3-8	18-22	11/13,5/16	7	F8+	25
AH38-JM2229	7TCA084030R0610	3-8	22-29	16/21	7	F8+	25
AH38-JM2933	7TCA084030R0614	3-8	29-33	–	7	F8+	25
AH814-JM1825	7TCA084030R0663	8-14	18-22	11/13,5/16	7	F8+	25
AH814-JM2229	7TCA084030R0667	8-14	22-29	16/21	7	F8+	25
AH814-JM2933	7TCA084030R0671	8-14	29-33	–	7	F8+	25
AH1420-JM1825	7TCA084030R0501	14-20	18-22	11/13,5/16	7	F8+	25
AH1420-JM2229	7TCA084030R0504	14-20	22-29	16/21	7	F8+	25
AH1420-JM2933	7TCA084030R0507	14-20	29-33	–	7	F8+	25

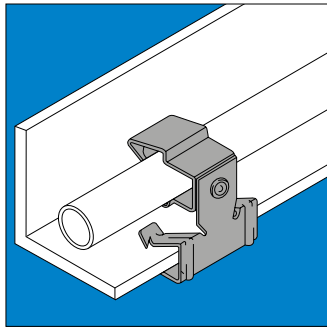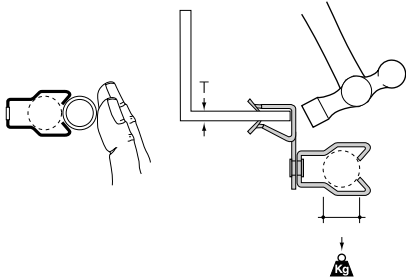


Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH38-JM1825R	7TCA084030R0608	3-8	18-22	11/13,5/16	7	F8+	25
AH38-JM2229R	7TCA084030R0612	3-8	22-29	16/21	7	F8+	25
AH814-JM1825R	7TCA084030R0665	8-14	18-22	11/13,5/16	7	F8+	25
AH814-JM2229R	7TCA084030R0669	8-14	22-29	16/21	7	F8+	25
AH814-JM2933R	7TCA084030R0673	8-14	29-33	–	7	F8+	25
AH1420-JM1825R	7TCA084030R0503	14-20	18-22	11/13,5/16	7	F8+	25
AH1420-JM2229R	7TCA084030R0506	14-20	22-29	16/21	7	F8+	25
AH1420-JM2933R	7TCA084030R0509	14-20	29-33	–	7	F8+	25


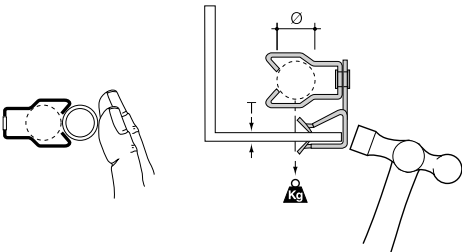


Kabelschutz Typ AV-GM

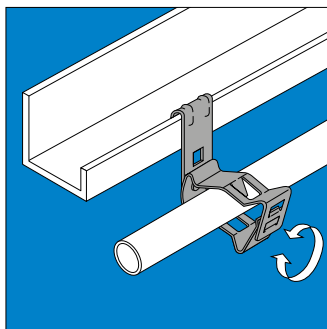


Pfettenklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AV155-GM1219	7TCA084030R0772	1,5-4	12-19	7/9/11	12	F8+	25
AV155-GM1926	7TCA084030R0775	1,5-4	19-26	13,5/16	12	F8+	25
AV155-GM2632	7TCA084030R0779	1,5-4	26-32	21	12	F8+	25
AV155-GM3240	7TCA084030R0782	1,5-4	32-40	29	12	F8+	25
AV155-GM4047	7TCA084030R1909	1,5-4	40-47	36	12	F8+	25
AV155-GM4757	7TCA084030R0784	1,5-4	47-57	36/42	12	F8+	25
AV57-GM1219	7TCA084030R0817	4,5-7	12-19	7/9/11	12	F8+	25
AV57-GM1926	7TCA084030R0818	4,5-7	19-26	13,5/16	12	F8+	25
AV57-GM2632	7TCA084030R0820	4,5-7	26-32	21	12	F8+	25
AV57-GM3240	7TCA084030R1910	4,5-7	32-40	29	12	F8+	25
AV57-GM4047	7TCA084030R1911	4,5-7	40-47	36	12	F8+	25
AV57-GM4757	7TCA084030R0821	4,5-7	47-57	36/42	12	F8+	25

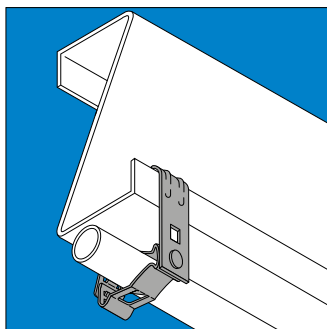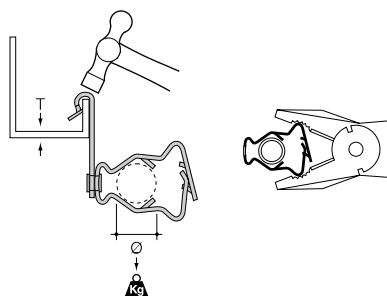


Pfettenklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AV155-GM1219R	7TCA084030R0774	1,5-4	12-19	max. 15	7/9/11	12	F8+	25
AV155-GM1926R	7TCA084030R0778	1,5-4	19-26	max. 12	13,5/16	12	F8+	25
AV155-GM2632R	7TCA084030R0781	1,5-4	26-32	max. 25	21	12	F8+	25
AV57-GM1219R	7TCA084030R1912	4,5-7	12-19	max. 15	7/9/11	12	F8+	25
AV57-GM1926R	7TCA084030R1913	4,5-7	19-26	max. 12	13,5/16	12	F8+	25
AV57-GM2632R	7TCA084030R1914	4,5-7	26-32	max. 25	21	12	F8+	25

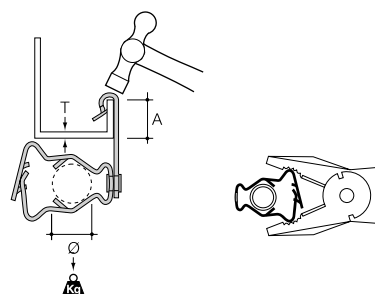



Kabelschutz Typ EH-GM und EH-JM

4

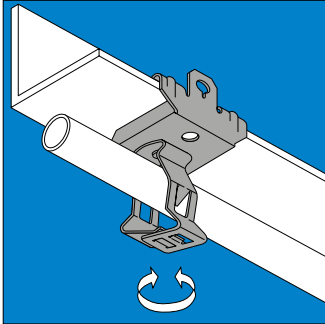


Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
EH38-GM1219	7TCA084030R1133	3-8	12-19	7/9/11	45	F8+	25
EH38-GM1926	7TCA084030R1135	3-8	19-26	13,5/16	45	F8+	25
EH38-GM2632	7TCA084030R1138	3-8	26-32	21	45	F8+	25
EH38-GM3240	7TCA084030R1140	3-8	32-40	29	45	F8+	25
EH38-GM4047	7TCA084030R1142	3-8	40-47	36	45	F8+	25
EH38-GM4757	7TCA084030R1144	3-8	47-57	36/42	45	F8+	25
EH814-GM1219	7TCA084030R1163	8-14	12-19	9/11	45	F8+	25
EH814-GM1926	7TCA084030R1165	8-14	19-26	13,5/16	45	F8+	25
EH814-GM2632	7TCA084030R1168	8-14	26-32	21	45	F8+	25
EH814-GM3240	7TCA084030R1170	8-14	32-40	29	45	F8+	25
EH814-GM4047	7TCA084030R1172	8-14	40-47	36	45	F8+	25
EH814-GM4757	7TCA084030R1174	8-14	47-57	36/42	45	F8+	25
EH1420-GM1219	7TCA084030R1105	14-20	12-19	9/11	45	F8+	25
EH1420-GM1926	7TCA084030R1107	14-20	19-26	13,5/16	45	F8+	25
EH1420-GM2632	7TCA084030R1109	14-20	26-32	21	45	F8+	25
EH1420-GM3240	7TCA084030R1111	14-20	32-40	29	45	F8+	25
EH1420-GM4047	7TCA084030R1113	14-20	40-47	36	45	F8+	25
EH1420-GM4757	7TCA084030R1115	14-20	47-57	36/42	45	F8+	25
EH38-JM1825	7TCA084030R1146	3-8	18-22	11/13,5/16	11	F8+	25
EH38-JM2229	7TCA084030R1148	3-8	22-29	16/21	11	F8+	25
EH38-JM2933	7TCA084030R1150	3-8	29-33	–	11	F8+	25
EH814-JM1825	7TCA084030R1176	8-14	18-22	11/13,5/16	11	F8+	25
EH814-JM2229	7TCA084030R1178	8-14	22-29	16/21	11	F8+	25
EH814-JM2933	7TCA084030R1180	8-14	29-33	–	11	F8+	25
EH1420-JM1825	7TCA084030R1117	14-20	18-22	11/13,5/16	11	F8+	25
EH1420-JM2229	7TCA084030R1119	14-20	22-29	16/21	11	F8+	25
EH1420-JM2933	7TCA084030R1121	14-20	29-33	–	11	F8+	25

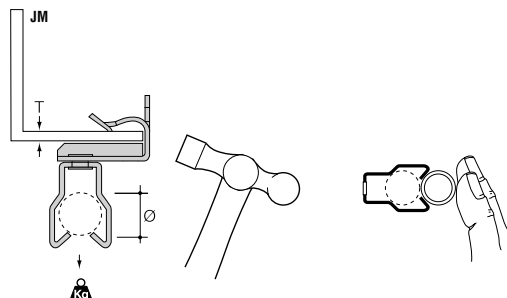
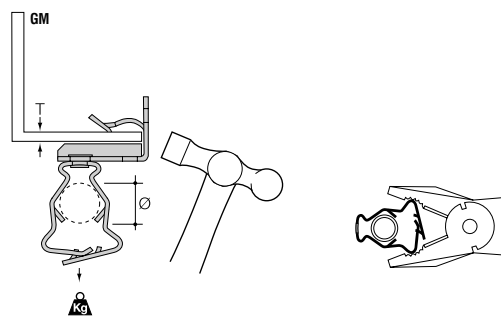


Kabelschutz Typ SM-GM und EH-P

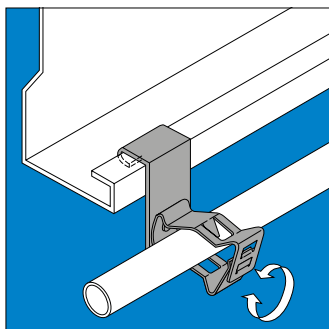

Pfettenklammern für Kabelschutz


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
SM125-GM1219	7TCA084030R1771	≤3,0	12-19	12,5	7/9/11	12	F2	25
SM125-GM1926	7TCA084030R1773	≤3,0	19-26	12,5	13,5/16	12	F2	25
SM125-GM2632	7TCA084030R1775	≤3,0	26-32	12,5	21	12	F2	25
SM125-GM3240	7TCA084030R1922	≤3,0	32-40	12,5	29	12	F2	25
SM125-GM4047	7TCA084030R1923	≤3,0	40-47	12,5	36	12	F2	25
SM125-GM4757	7TCA084030R1924	≤3,0	47-57	12,5	36/42	12	F2	25

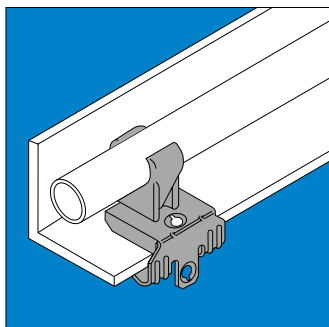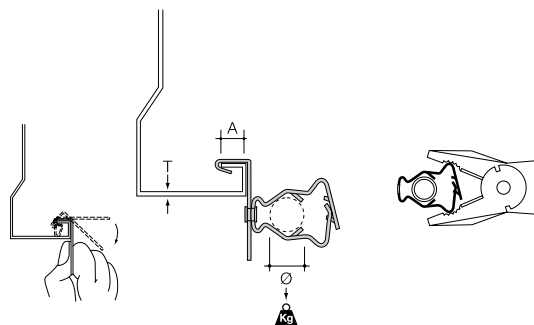

Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
EH38-P15	7TCA084030R1152	3-8	15	M6	22	F8+ ¹	25
EH38-P22	7TCA084030R1154	3-8	22	M6	22	F8+ ¹	25
EH38-P28	7TCA084030R1157	3-8	28	M6	22	F8+ ¹	25
EH814-P15	7TCA084030R1182	8-14	15	M6	22	F8+ ¹	25
EH814-P22	7TCA084030R1184	8-14	22	M6	22	F8+ ¹	25
EH814-P28	7TCA084030R1187	8-14	28	M6	22	F8+ ¹	25
EH1420-P15	7TCA084030R1123	14-20	15	M6	22	F8+ ¹	25
EH1420-P22	7TCA084030R1125	14-20	22	M6	22	F8+ ¹	25
EH1420-P28	7TCA084030R1127	14-20	28	M6	22	F8+ ¹	25


¹ Die Klammern bestehen aus Polypropylen.

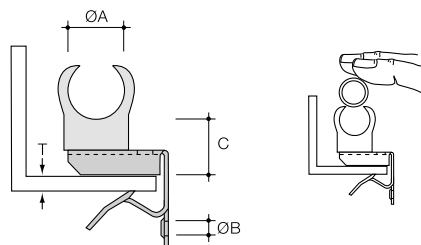

Kabelschutz



Typ EH-RCC, RCC und TM-GM

4

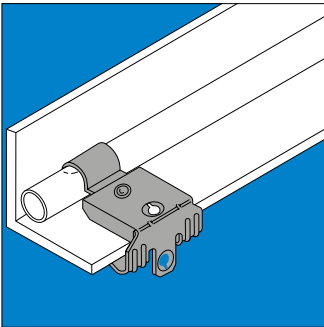


Trägerklammern für Kabelschutz oder Kabel

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
EH38-RCC13	7TCA084030R1160	3-8	13	51	–	F8+	25
EH38-RCC15	7TCA084030R1162	3-8	15	53	–	F8+	25
EH814-RCC13	7TCA084030R1191	8-14	13	51	–	F8+	25
EH814-RCC15	7TCA084030R1193	8-14	15	53	–	F8+	25
EH1420-RCC13	7TCA084030R1129	14-20	13	51	–	F8+	25
EH1420-RCC15	7TCA084030R1131	14-20	15	53	–	F8+	25
RCC-6-FU	7TCA084220R0349	–	6	–	29	F8+	100
RCC-8	7TCA084220R0350	–	8	–	31	F8+	100
RCC-10	7TCA084220R0344	–	10	–	33	F8+	100
RCC-13	7TCA084220R0345	–	13	–	36	F8+	100
RCC-15	7TCA084220R0346	–	15	–	38	F8+	100
RCC-20	7TCA084220R0347	–	20	–	43	F8+	100
RCC-25	7TCA084220R0348	–	25	–	48	F8+	100

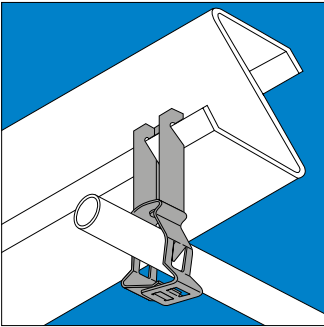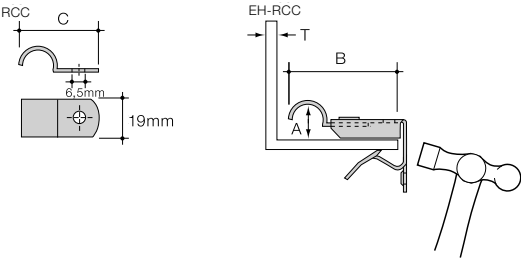


Pfettenklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
TM03-GM1219	7TCA084030R1824	1-3	12-19	6,5	58	45°	7/9/11	45	F8+	25
TM03-GM1926	7TCA084030R1825	1-3	19-26	6,5	59	45°	13,5/16	45	F8+	25
TM03-GM2632	7TCA084030R1826	1-3	26-32	6,5	70	45°	21	45	F8+	25
TM03-GM3240	7TCA084030R1827	1-3	32-40	6,5	74	45°	29	45	F8+	25
TM03-GM4047	7TCA084030R1828	1-3	40-47	6,5	80	45°	36	45	F8+	25
TM03-GM4757	7TCA084030R1829	1-3	47-57	6,5	80	45°	36/42	45	F8+	25

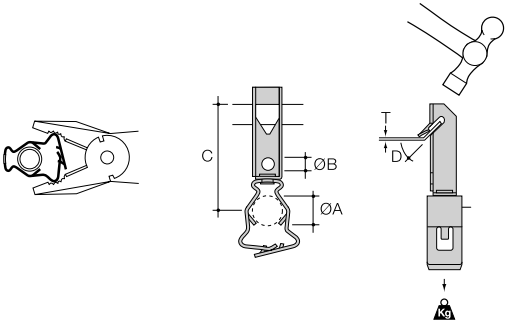



Kabelschutz

Typ TM-JM und FH-GM

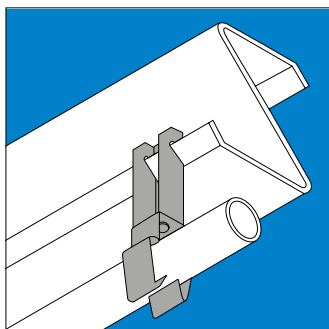


Pfettenklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
TM03-JM1825	7TCA084030R1830	1-3	18-22	6,5	63	45°	11/13,5/16	11	F8+	25
TM03-JM2229	7TCA084030R1831	1-3	22-29	6,5	64	45°	13,5/21	11	F8+	25
TM03-JM2933	7TCA084030R1832	1-3	29-33	6,5	69	45°	–	11	F8+	25

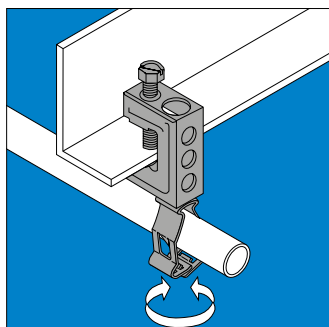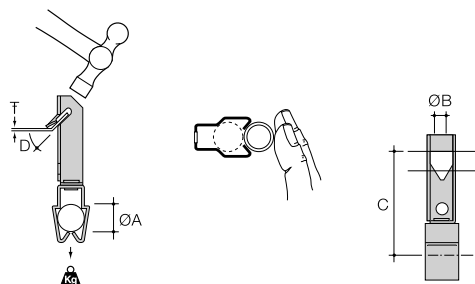


Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FH65-GM1219	7TCA084030R1251	max. 18	12-19	7/9/11	45	F8+	25
FH65-GM1926	7TCA084030R1253	max. 18	19-26	13,5/16	45	F8+	25
FH65-GM2632	7TCA084030R1254	max. 18	26-32	21	45	F8+	25
FH65-GM3240	7TCA084030R1256	max. 18	32-40	29	45	F8+	25
FH65-GM4047	7TCA084030R1258	max. 18	40-47	36	45	F8+	25
FH65-GM4757	7TCA084030R1260	max. 18	47-57	36/42	45	F8+	25

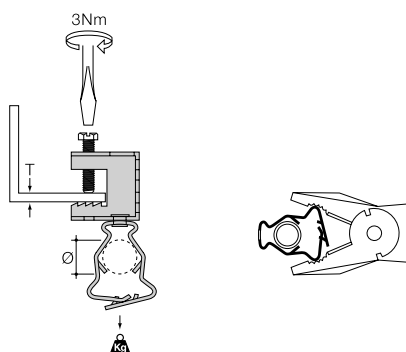



Kabelschutz Typ FH-GM und FH-JM

4

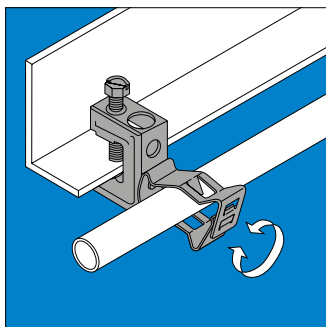



Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FH107-GM1219	7TCA084030R1234	max. 18	12-19	7/9/11	12	F8+	25
FH107-GM1926	7TCA084030R1236	max. 18	19-26	13,5/16	12	F8+	25
FH107-GM2632	7TCA084030R1238	max. 18	26-32	21	12	F8+	25
FH107-GM3240	7TCA084030R1240	max. 18	32-40	29	12	F8+	25
FH107-GM4047	7TCA084030R1242	max. 18	40-47	36	12	F8+	25
FH107-GM4757	7TCA084030R1925	max. 18	47-57	36/42	12	F8+	25

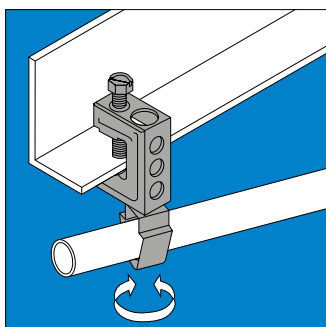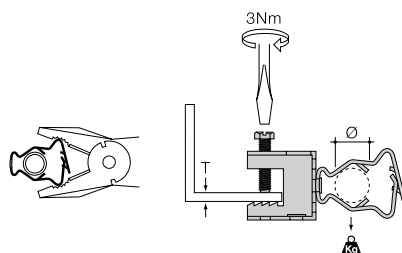


Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FH65-JM1825	7TCA084030R1262	max. 18	18-22	11/13,5/16	11	F8+	25
FH65-JM2229	7TCA084030R1264	max. 18	22-29	13,5/21	11	F8+	25
FH65-JM2933	7TCA084030R1266	max. 18	29-33	—	11	F8+	25

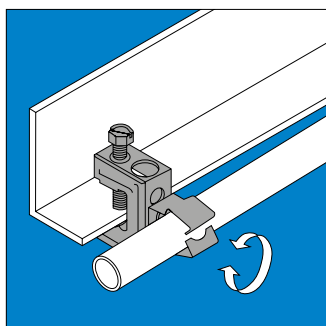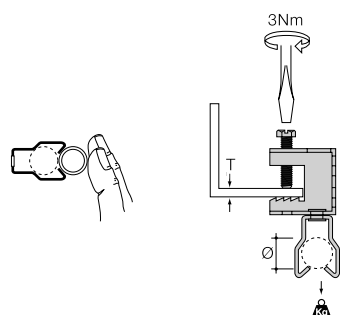


Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
FH107-JM1825	7TCA084030R1245	max. 18	18-22	11/13,5/16	7	F8+	25
FH107-JM2229	7TCA084030R1247	max. 18	22-29	13,5/21	7	F8+	25
FH107-JM2933	7TCA084030R1249	max. 18	29-33	—	7	F8+	25

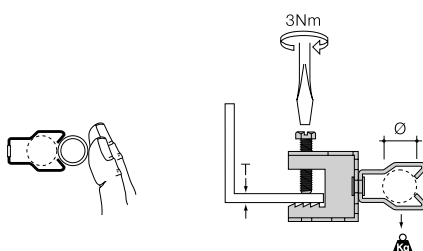



Kabelschutz

Typ PM-GM und GM-GM

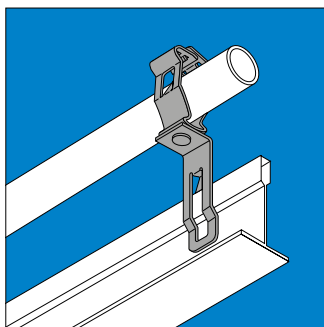


T-Profilschienenklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	PG Größe	Ausführung Material	Menge (Stück)
PMB65-GM1219	7TCA084030R1685	12-19	74	7/9/11	F8+	25
PMB65-GM1926	7TCA084030R1687	19-26	75	13,5/16	F8+	25
PMB65-GM2632	7TCA084030R1908	26-32	86	21	F8+	25
PMB65-GM3240	7TCA084030R1926	32-40	90	29	F8+	25
PMB65-GM4047	7TCA084030R1927	40-47	92	36	F8+	25
PMB65-GM4757	7TCA084030R1692	47-57	90	36/42	F8+	25

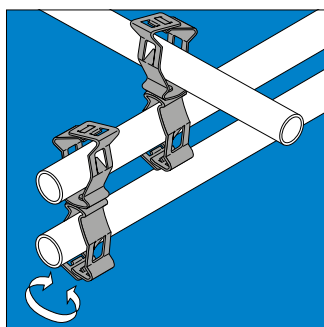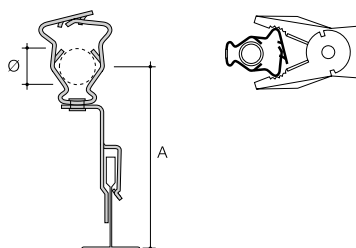

Verbindungsclammern für Kabelschutz


Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
GM1219-GM1926	7TCA084030R1320	12-19	19-26	13,5/16	45	F8+	25
GM1219-GM2632	7TCA084030R1322	12-19	26-32	21	45	F8+	25
GM1219-GM3240	7TCA084030R1928	12-19	32-40	29	45	F8+	25
GM1219-GM4047	7TCA084030R1929	12-19	40-47	36	45	F8+	25
GM1219-GM4757	7TCA084030R1326	12-19	47-57	36/42	45	F8+	25
GM1926-GM1926	7TCA084030R1328	19-26	19-26	13,5/16	45	F8+	25
GM1926-GM2632	7TCA084030R1330	19-26	26-32	21	45	F8+	25
GM1926-GM3240	7TCA084030R1332	19-26	32-40	29	45	F8+	25
GM1926-GM4047	7TCA084030R1334	19-26	40-47	36	45	F8+	25
GM1926-GM4757	7TCA084030R1336	19-26	47-57	36/42	45	F8+	25
GM2632-GM2632	7TCA084030R1338	26-32	26-32	21	45	F8+	25
GM2632-GM3240	7TCA084030R1340	26-32	32-40	29	45	F8+	25
GM2632-GM4047	7TCA084030R1342	26-32	40-47	36	45	F8+	25
GM2632-GM4757	7TCA084030R1344	26-32	47-57	36/42	45	F8+	25
GM3240-GM3240	7TCA084030R1346	32-40	32-40	29	45	F8+	25
GM3240-GM4047	7TCA084030R1930	32-40	40-47	36	45	F8+	25
GM3240-GM4757	7TCA084030R1349	32-40	47-57	36/42	45	F8+	25
GM4047-GM4047	7TCA084030R1931	40-47	40-47	36	45	F8+	25
GM4047-GM4757	7TCA084030R1932	40-47	47-57	36/42	45	F8+	25
GM4757-GM4757	7TCA084030R1352	47-57	47-57	36/42	45	F8+	25

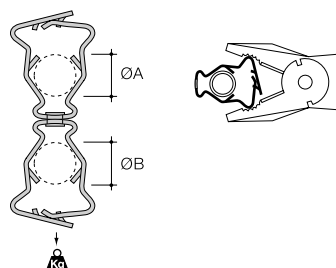

Kabelschutz



Typ JM-JM, YHR und SSYHR

4

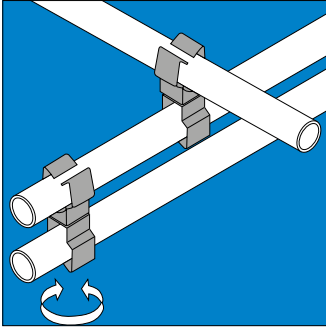


Verbindungsklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
JM1825-JM1825	7TCA084030R1463	18-22	18-22	11/13,5/16	11	F8+	25
JM1825-JM2229	7TCA084030R1465	18-22	22-29	16/21	11	F8+	25
JM1825-JM2933	7TCA084030R1467	18-22	29-33	—	11	F8+	25
JM2229-JM2229	7TCA084030R1468	22-29	22-29	16/21	11	F8+	25
JM2229-JM2933	7TCA084030R1470	22-29	29-33	—	11	F8+	25
JM2933-JM2933	7TCA084030R1472	29-33	29-33	—	11	F8+	25

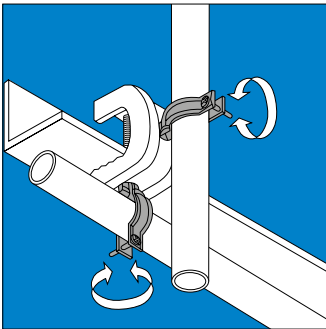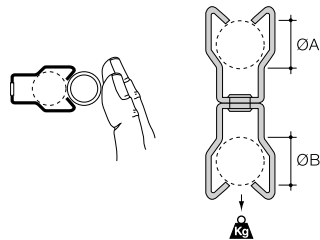


Trägerkammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	PG Größe	Tragzahl #1 (kg)	Tragzahl #2 (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
YHR-1618	7TCA084220R0564	16-18	14	11	40	15	F2	100
YHR-1821	7TCA084220R0566	18-21	14	13,5/16	40	15	F2	100
YHR-2427	7TCA084220R0568	24-27	14	21	40	15	F2	100
YHR-3034	7TCA084220R0570	30-34	14	29	40	15	F2	50
YHR-3438	7TCA084220R0572	34-38	14	29	40	15	F2	50
YHR-4751	7TCA084220R0574	47-51	14	36	40	15	F2	50
YHR-5963	7TCA084220R0576	59-63	14	48	40	15	F2	25
SSYHR-1618	7TCA084220R0461	16-18	14	11	40	15	F3	100
SSYHR-1821	7TCA084220R0462	18-21	14	13,5/16	40	15	F3	100
SSYHR-2427	7TCA084220R0464	24-27	14	21	40	15	F3	100
SSYHR-3034	7TCA084220R0466	30-34	14	29	40	15	F3	50
SSYHR-3438	7TCA084220R0468	34-38	14	29	40	15	F3	50
SSYHR-4751	7TCA084220R0470	47-51	14	36	40	15	F3	50
SSYHR-5963	7TCA084220R0472	59-63	14	48	40	15	F3	25


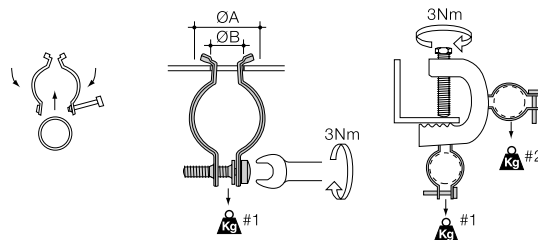


Kabelschutz Typ ECH und RA

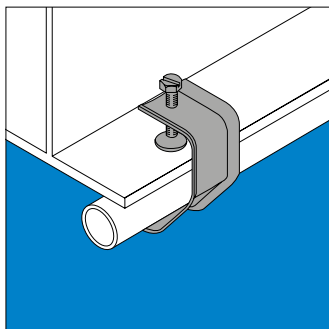


Trägerklammern für Kabelschutz oder Rohre

Artikelnummer	GID Nummer	A (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
ECH-33	7TCA084220R0140	33	F2	25
ECH-37	7TCA084220R0141	37	F2	25
ECH-41	7TCA084220R0143	41	F2	25
ECH-45	7TCA084220R0144	45	F2	25
ECH-49	7TCA084220R0146	49	F2	25
ECH-53	7TCA084220R0148	53	F2	25

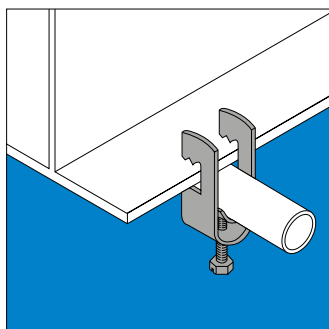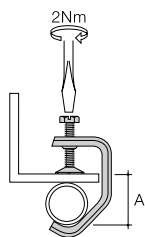



Trägerklammern für Kabelschutz oder Rohre

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
RA-0612	7TCA084220R0328	max. 12	6-12	60	F2	25
RA-1216	7TCA084220R0329	max. 12	12-16	60	F2	25
RA-1418	7TCA084220R0330	max. 12	14-18	60	F2	25
RA-1822	7TCA084220R0331	max. 12	18-22	60	F2	25
RA-2226	7TCA084220R0332	max. 12	22-26	80	F2	25
RA-2630	7TCA084220R0333	max. 12	26-30	80	F2	25
RA-3034	7TCA084220R0334	max. 12	30-34	80	F2	25
RA-3438	7TCA084220R0335	max. 12	34-38	100	F2	25
RA-3842	7TCA084220R0336	max. 12	38-42	100	F2	25
RA-4246	7TCA084220R0337	max. 12	42-46	100	F2	25
RA-5054	7TCA084220R0338	max. 12	50-54	100	F2	25
RA-5458	7TCA084220R0339	max. 12	54-58	100	F2	25

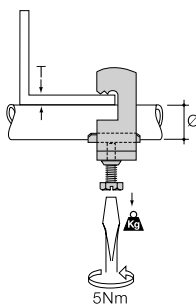



Kabelschutz Typ S und H

4

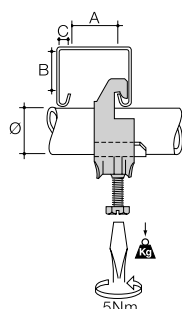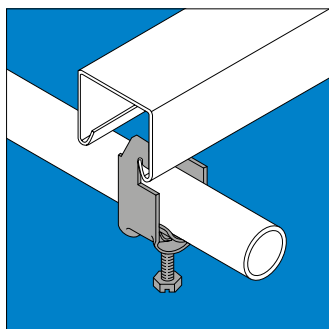

Trägerklammern für Kabelschutz oder Rohre

Artikelnummer	GID Nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
S-0612	7TCA084220R0580	min. 18	>10	10	6-12	60	F2	25
S-1014	7TCA084220R0581	min. 18	>10	10	10-14	60	F2	25
S-1216	7TCA084220R0352	min. 18	>10	10	12-16	60	F2	25
S-1418	7TCA084220R0353	min. 18	>10	10	14-18	60	F2	25
S-1822	7TCA084220R0355	min. 18	>10	10	18-22	60	F2	25
S-2226	7TCA084220R0358	min. 18	>10	10	22-26	80	F2	25
S-2630	7TCA084220R0360	min. 18	>10	10	26-30	80	F2	25
S-3034	7TCA084220R0361	min. 18	>10	10	30-34	80	F2	25
S-3438	7TCA084220R0362	min. 18	>10	10	34-38	100	F2	25
S-3842	7TCA084220R0363	min. 18	>10	10	38-42	100	F2	25
S-4246	7TCA084220R0364	min. 18	>10	10	42-46	100	F2	25
S-4650	7TCA084220R0365	min. 18	>10	10	46-50	100	F2	25
S-5054	7TCA084220R0366	min. 18	>10	10	50-54	100	F2	25
S-5458	7TCA084220R0367	min. 18	>10	10	54-58	100	F2	25

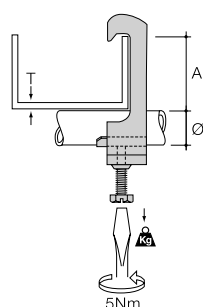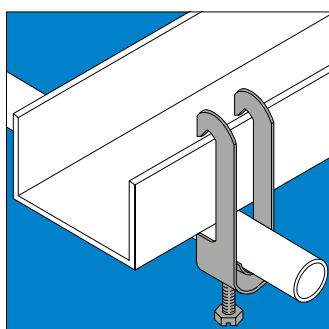

Trägerklammern für Kabelschutz oder Rohre


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
H-0612	7TCA084220R0165	max. 6	6-12	max. 40	80	F2	25
H-1822	7TCA084220R0166	max. 6	18-22	max. 40	80	F2	25
H-2226	7TCA084220R0167	max. 6	22-26	max. 40	80	F2	25
H-2630	7TCA084220R0168	max. 6	26-30	max. 40	80	F2	25
H-3034	7TCA084220R0169	max. 6	30-34	max. 40	80	F2	25
H-3842	7TCA084220R0170	max. 6	38-42	max. 40	100	F2	25
H-5864	7TCA084220R0171	max. 6	58-64	max. 40	100	F2	25

Kabel

Typ LM – Trägerklammern für einzelne Kabel	5/2
Typ GH – Trägerklammern für mehrere Kabel	5/2
Typ AH-B – Trägerklammern für mehrere Kabel	5/2
Typ ECS, ECM und ECL – Trägerklammern für einzelne Kabel	5/3
Typ ECA – Trägerklammern für einzelne Kabel	5/3
Typ AH-CT – Trägerklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, inklusive Kabelbinder	5/4
Typ AH-M und AH-MR – Trägerklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, ohne Kabelbinder	5/4
Typ AH-CT – Trägerklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, inklusive Kabelbinder	5/5
Typ AV-CT – Pfettenklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, inklusive Kabelbinder	5/5
Typ AV-M und AV-MR – Pfettenklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, ohne Kabelbinder	5/6
Typ SM-M und SM-MR – Pfettenklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, ohne Kabelbinder	5/6



Kabel

Typ LM, GH und AH-B

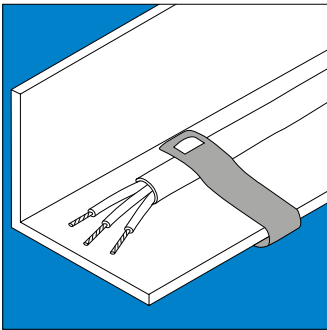

Trägerklammern für einzelne Kabel



Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	A (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
LM-38	7TCA084030R1492	3-5	6-16	46	F8+	100
LM-38	7TCA084030R1492	5-8	3-10	46	F8+	100
LM-811	7TCA084030R1495	8-9	7-20	46	F8+	100
LM-811	7TCA084030R1495	10-11	7-12	46	F8+	100

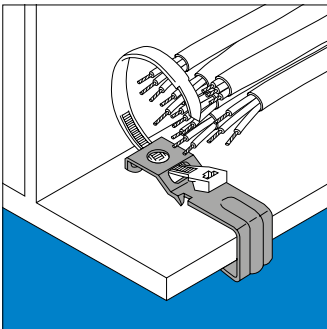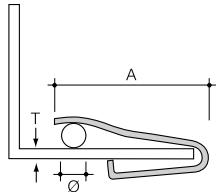

Trägerklammern für mehrere Kabel


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
GH-310	7TCA084030R1298	3-10	52	16	10	F8+	100
GH-1018	7TCA084030R1294	10-18	52	16	10	F8+	100

Die Kabelbinder sind nicht inklusive. Für weitere Informationen zu unserem Ty-Rap® Kabelbinder-Sortiment kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

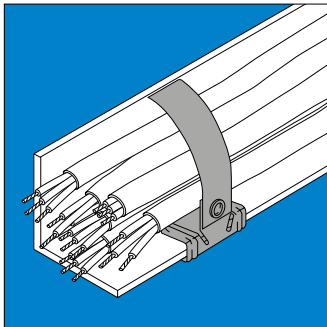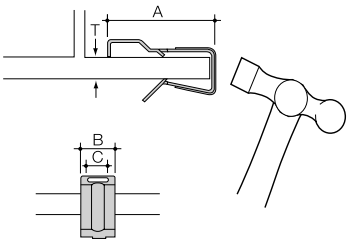


Trägerklammern für mehrere Kabel

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH153-B	7TCA084030R0527	1,5-3	65	F8+	25
AH38-B	7TCA084030R0574	3-8	58	F8+	25
AH814-B	7TCA084030R0634	8-14	58	F8+	25
AH1420-B	7TCA084030R0472	14-20	58	F8+	25

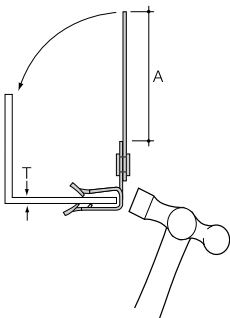



Kabel

Typ ECS, ECM, ECL und ECA

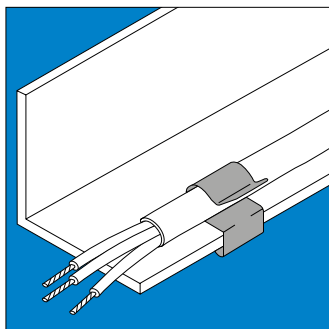

Trägerklammern für einzelne Kabel


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	Ø (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
ECS-4555	7TCA084030R1073	2-4	4,5-5,5	F8+	100
ECS-67	7TCA084030R1075	2-4	6-7	F8+	100
ECS-89	7TCA084030R1080	2-4	8-9	F8+	100
ECS-1011	7TCA084030R1049	2-4	10-11	F8+	100
ECS-1214	7TCA084030R1054	2-4	12-14	F8+	100
ECS-1519	7TCA084030R1059	2-4	15-18	F8+	100
ECS-2024	7TCA084030R1064	2-4	19-24	F8+	100
ECS-2532	7TCA084030R1069	2-4	25-32	F8+	100
ECM-4555	7TCA084030R1037	4-7	4,5-5,5	F8+	100
ECM-67	7TCA084030R1039	4-7	6-7	F8+	100
ECM-89	7TCA084030R1044	4-7	8-9	F8+	100
ECM-1011	7TCA084030R1015	4-7	10-11	F8+	100
ECM-1214	7TCA084030R1019	4-7	12-14	F8+	100
ECM-1519	7TCA084030R1024	4-7	15-18	F8+	100
ECM-2024	7TCA084030R1029	4-7	19-24	F8+	100
ECM-2532	7TCA084030R1034	4-7	25-32	F8+	100
ECL-4555	7TCA084030R1004	8-12	4,5-5,5	F8+	100
ECL-67	7TCA084030R1006	8-12	6-7	F8+	100
ECL-89	7TCA084030R1010	8-12	8-9	F8+	100
ECL-1011	7TCA084030R0980	8-12	10-11	F8+	100
ECL-1214	7TCA084030R0985	8-12	12-14	F8+	100
ECL-1519	7TCA084030R0990	8-12	15-18	F8+	100
ECL-2024	7TCA084030R0995	8-12	19-24	F8+	100
ECL-2532	7TCA084030R1000	8-12	25-32	F8+	100

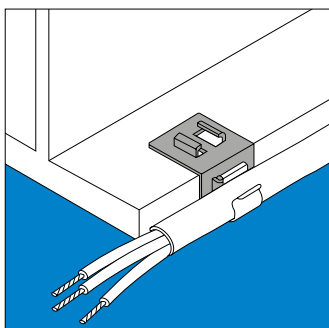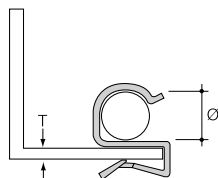

Trägerklammern für einzelne Kabel

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
ECA-1215	7TCA084030R0971	12-15	2-4	F8+	100
ECA-1520	7TCA084030R0975	15-20	2-4	F8+	100


Nur für den Einsatz mit ECS-Kabelklammern geeignet. Bitte bestellen Sie diese separat.

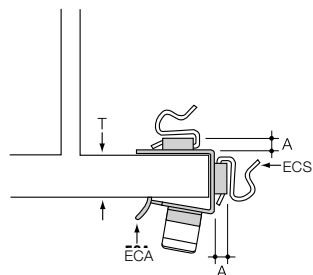

Kabel

Typ AH-CT, AH-M und AH-MR



5

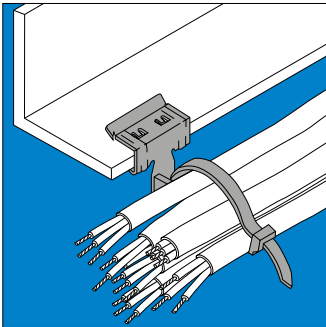

Trägerklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, inklusive Kabelbinder

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH153-CT2	7TCA084030R0537	1,5-3	200	7,6	F8+ ¹	25
AH153-CT2R	7TCA084030R0540	1,5-3	200	7,6	F8+ ¹	25
AH153-CT4	7TCA084030R0542	1,5-3	370	7,6	F8+ ¹	25
AH38-CT2	7TCA084030R0586	3-8	200	7,6	F8+ ¹	25
AH38-CT2R	7TCA084030R0588	3-8	200	7,6	F8+ ¹	25
AH38-CT4	7TCA084030R0590	3-8	370	7,6	F8+ ¹	25
AH814-CT2	7TCA084030R0644	8-14	200	7,6	F8+ ¹	25
AH814-CT2R	7TCA084030R0646	8-14	200	7,6	F8+ ¹	25
AH814-CT4	7TCA084030R0648	8-14	370	7,6	F8+ ¹	25
AH1420-CT2	7TCA084030R0481	14-20	200	7,6	F8+ ¹	25
AH1420-CT2R	7TCA084030R0483	14-20	200	7,6	F8+ ¹	25
AH1420-CT4	7TCA084030R0485	14-20	370	7,6	F8+ ¹	25


¹ Die Montagesockel und die Kabelbinder sind aus Polyamid 6.6 hergestellt.

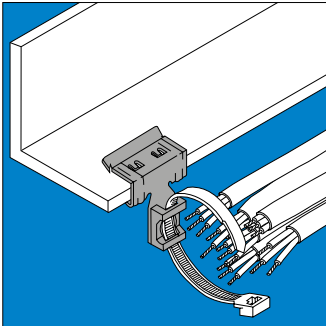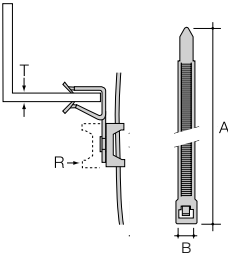

Trägerklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, ohne Kabelbinder


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH153-M	7TCA084030R0556	1,5-3	9	3,5	F8+	25
AH153-MR	7TCA084030R0559	1,5-3	9	3,5	F8+	25
AH38-M	7TCA084030R0616	3-8	9	3,5	F8+	25
AH38-MR	7TCA084030R0619	3-8	9	3,5	F8+	25
AH814-M	7TCA084030R0675	8-14	9	3,5	F8+	25
AH814-MR	7TCA084030R0679	8-14	9	3,5	F8+	25
AH1420-M	7TCA084030R0510	14-20	9	3,5	F8+	25
AH1420-MR	7TCA084030R0513	14-20	9	3,5	F8+	25

Die Kabelbinder sind nicht inklusive. Für weitere Informationen zu unserem Ty-Rap® Kabelbinder-Sortiment kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

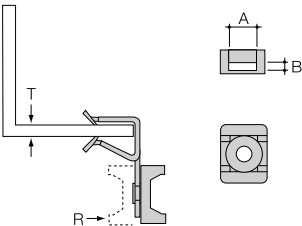

Kabel



Typ AH-CT und AV-CT

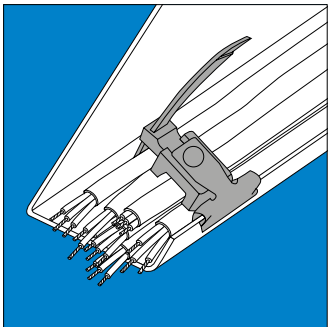

Trägerklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, inklusive Kabelbinder

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AH153-CT2R	7TCA084030R0540	1,5-3	200	7,6	F8+ ¹	25


¹ Die Montagesockel und die Kabelbinder sind aus Polyamid 6.6 hergestellt.

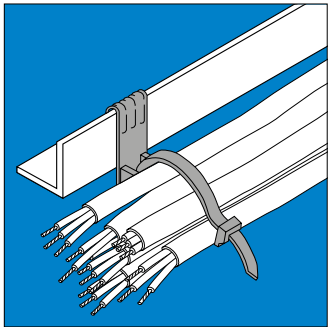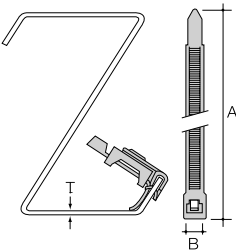

Pfettenklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, inklusive Kabelbinder


Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AV155-CT2	7TCA084030R0766	1,5-4	200	7,6	F8+ ¹	25
AV155-CT2R	7TCA084030R0768	1,5-4	200	7,6	F8+ ¹	25
AV155-CT4	7TCA084030R0770	1,5-4	370	7,6	F8+ ¹	25
AV57-CT2	7TCA084030R0813	4,5-7	200	7,6	F8+ ¹	25
AV57-CT2R	7TCA084030R1921	4,5-7	200	7,6	F8+ ¹	25
AV57-CT4	7TCA084030R1920	4,5-7	370	7,6	F8+ ¹	25

¹ Die Montagesockel und die Kabelbinder sind aus Polyamid 6.6 hergestellt.

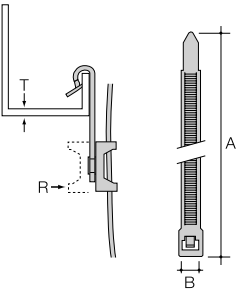

Kabel



Typ AV-M, AV-MR, SM-M und SM-MR

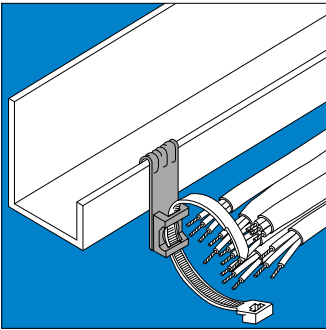

Pfettenklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, ohne Kabelbinder

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	Ø (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
AV155-M	7TCA084030R0788	1,5-4	9	3,5	F8+	25
AV155-MR	7TCA084030R0791	1,5-4	9	3,5	F8+	25
AV57-M	7TCA084030R0825	4,5-7	9	3,5	F8+	25
AV57-MR	7TCA084030R1919	4,5-7	9	3,5	F8+	25


Die Kabelbinder sind nicht inklusive. Für weitere Informationen zu unserem Ty-Rap® Kabelbinder-Sortiment kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

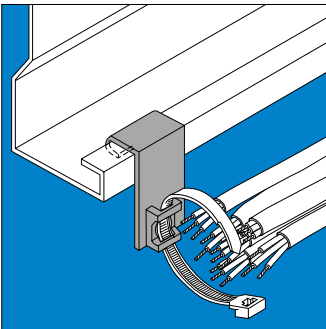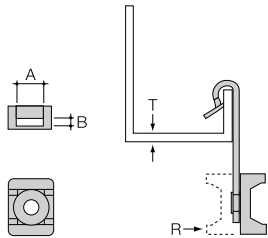

Pfettenklammern mit Montagesockel für Kabelbündel, ohne Kabelbinder

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
SM125-M	7TCA084030R1779	≤3,0	9	3,5	12,5	F2	25
SM125-MR	7TCA084030R1918	≤3,0	9	3,5	12,5	F2	25

Die Kabelbinder sind nicht inklusive. Für weitere Informationen zu unserem Ty-Rap® Kabelbinder-Sortiment kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

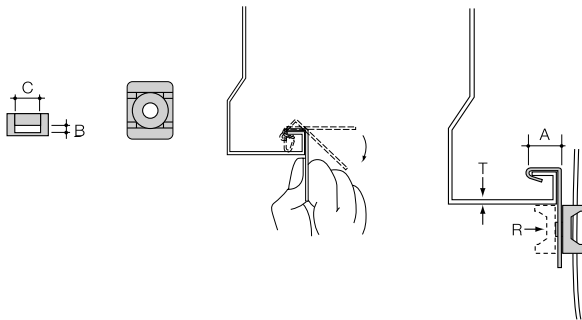


Abgehängte Decken

Abgehängte Decken

Typ JHX und JH - T-Profilschienen-Befestigungsklammern	6/2
Typ LH - T-Profilschienen-Befestigungsklammern	6/2
Typ KH - T-Profilschienen-Befestigungsklammern	6/2
Typ PMB und PM - T-Profilschienen-Klammern für Abzweigkästen	6/3

Abgehängte Decken


Typ JHX, JH, LH und KH

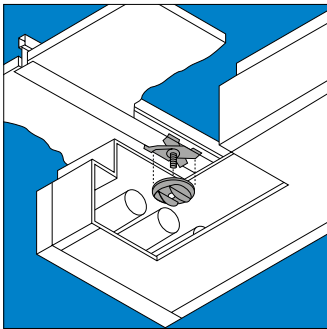


T-Profilschienen-Befestigungsklammern

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
JHX-16SW	7TCA084030R1445	M6	16	25	9	F4	100
JHX-16S	7TCA084030R1441	M6	16	25	22	F8+	100
JHX-38S	7TCA084030R1446	M6	38	25	22	F8+	100
JH-15SW	7TCA084220R0181	M6	15	15	22	F4	100

JH-15SW: weiß

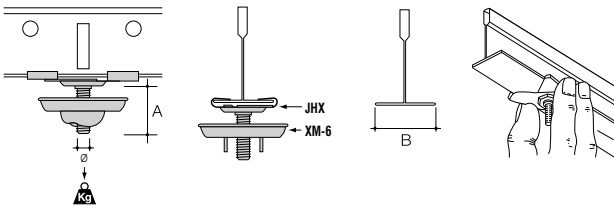



6

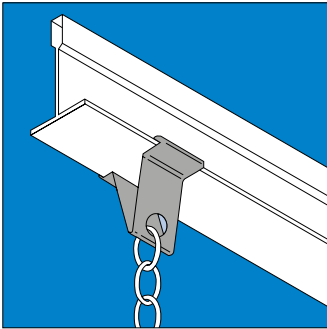

T-Profilschienen-Befestigungsklammern

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
LH-25	7TCA084030R1485	7	25	20	18	F1	100
LH-25W	7TCA084030R1490	7	25	20	18	F4	100


LH-25W: weiß

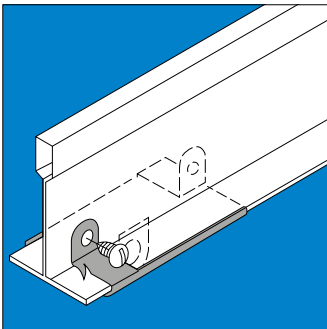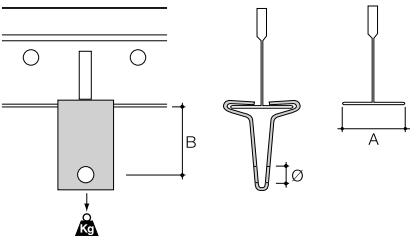

T-Profilschienen-Befestigungsklammern


Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
KH-6W	7TCA084030R1478	6	3	25	7	22	F4	100

KH-6W: weiß

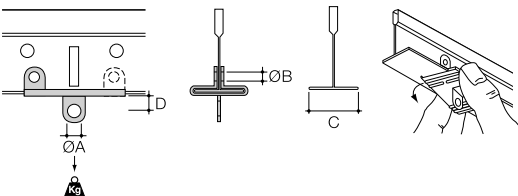


Abgehängte Decken

Typ PMB und PM

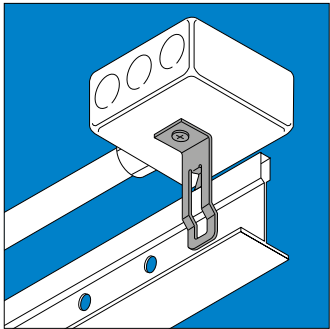

T-Profilschienen-Klammern für Abzweigkästen

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
PMB-6T	7TCA084030R1683	M6	59	F8+	100
PMB-65	7TCA084030R1681	6,5	59	F8+	100
PM-6T	7TCA084030R1668	M6	71	F8+	100
PM-65	7TCA084030R1666	6,5	71	F8+	100

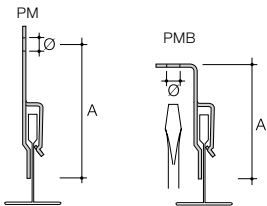


Profildecken

Profildecken

Typ WN – Keilmuttern	7/2
Typ NH – Profildeckenbefestigung für Drahtseil- und Kettenabhängungen	7/2
Typ NH-AM und NH-YM – Profildeckenbefestigung für Gewindestangen	7/2
Typ NH-BM – Profildeckenbefestigung für Stangen	7/3
Typ DWH – Profildeckenbefestigung für Gewindestangen	7/3
Typ DMH – Profildeckenbefestigung für Gewindestangen	7/3
Typ DH – Profildeckenbefestigung für Abzweigkästen	7/4
Typ DH-M – Profildeckenbefestigung für Gewindestangen	7/4
Typ DH-GM – Profildeckenbefestigung für Kabelschutz	7/5
Typ DH und DHN – Profildeckenbefestigung für Gewindestangen	7/5



Profildecken

Typ WN, NH, NH-AM und NH-YM

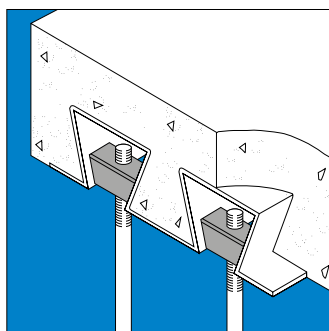



Keilmuttern

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
WN6	7TCA084220R0547	M6	25	13	19	12	20	F1	100
WN8	7TCA084220R0549	M8	25	13	19	12	36	F1	100
WN10	7TCA084220R0543	M10	25	13	19	12	58	F1	100

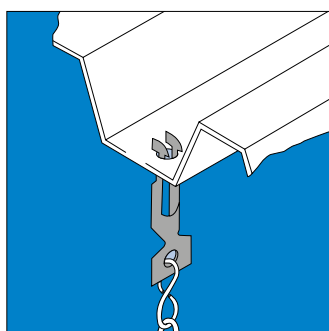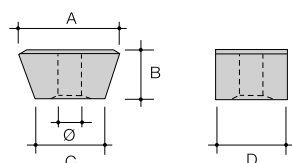


Profildeckenbefestigung für Drahtseil- und Kettenabhängungen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
NH-083	7TCA084030R1521	0,8-2	7	6,5	45	45	F8+	100
		2-3	7	6,5	45	90	F8+	100

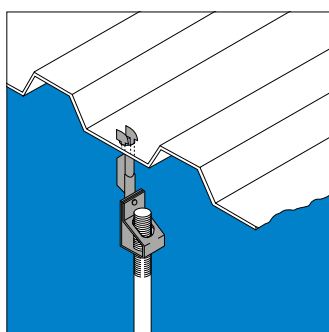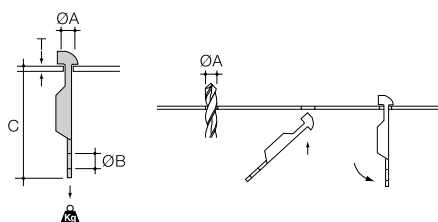


Profildeckenbefestigung für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
NH083-AM127	7TCA084030R1525	0,8-2	12,7	7	74	45	F8+	25
		2-3	12,7	7	74	68	F8+	25
NH083-AM6T	7TCA084030R1527	0,8-2	M6	7	74	45	F8+	25
		2-3	M6	7	74	68	F8+	25
NH083-AM8T	7TCA084030R1529	0,8-2	M8	7	74	45	F8+	25
		2-3	M8	7	74	68	F8+	25
NH083-AM10T	7TCA084030R1523	0,8-2	M10	7	74	45	F8+	25
		2-3	M10	7	74	68	F8+	25
NH083-YM127	7TCA084030R1537	0,8-2	12,7	7	76	45	F8+	25
		2-3	12,7	7	76	90	F8+	25


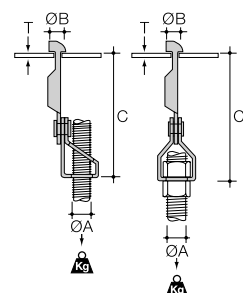


Profildecken Typ NH-BM, DWH und DMH

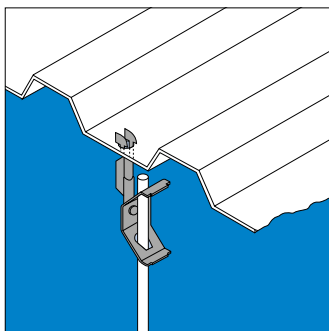



Profildeckenbefestigung für Stangen

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
NH083-BM6	7TCA084030R1534	0,8-2	6	7	45	45	F8+	25
		2-3	6	7	45	90	F8+	
NH083-BM8	7TCA084030R1535	0,8-2	8	7	45	45	F8+	25
		2-3	8	7	45	90	F8+	
NH083-BM10	7TCA084030R1531	0,8-2	10	7	45	45	F8+	25
		2-3	10	7	45	90	F8+	

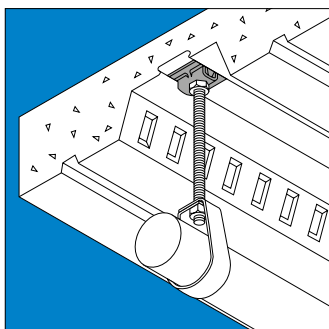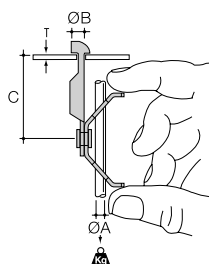


Profildeckenbefestigung für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
DWH-6T	7TCA084220R0137	50	40	15	M6	100	F1	25
DWH-8T	7TCA084220R0138	50	40	15	M8	100	F1	25
DWH-10T	7TCA084220R0136	50	40	15	M10	100	F1	25

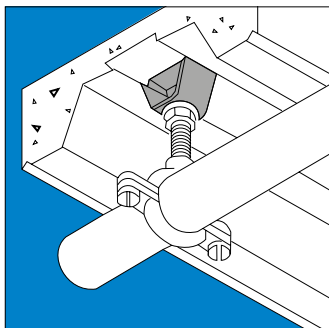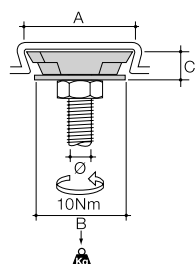


Profildeckenbefestigung für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
DMH-6T	7TCA084220R0132	50	40	34	M6	150	F1	25
DMH-8T	7TCA084220R0133	50	40	34	M8	150	F1	25
DMH-10T	7TCA084220R0131	50	40	34	M10	150	F1	25

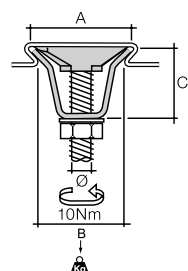


Profildecken Typ DH und DH-M

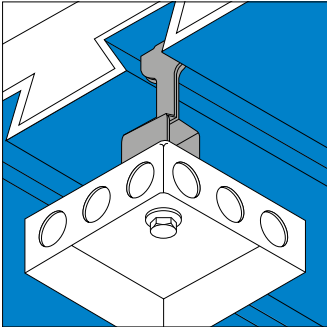


Profildeckenbefestigung für Abzweigungskästen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
DH1217-105	7TCA084030R0935	10,5	6,5	60	20	11,5	60	F3	100
DH1217-65	7TCA084030R0936	6,5	6,5	60	20	11,5	60	F3	100
DH1722-105	7TCA084030R0946	10,5	6,5	60	25	16,5	60	F3	100
DH1722-65	7TCA084030R0947	6,5	6,5	60	25	16,5	60	F3	100

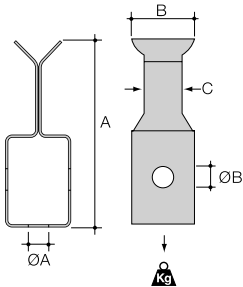


7

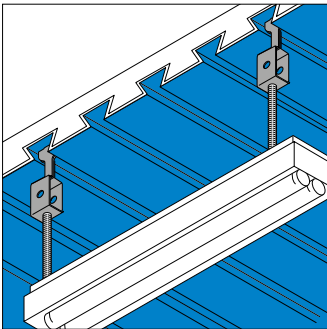


Profildeckenbefestigung für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
DH1217-M8	7TCA084030R0945	M8	6,5	60	20	11,5	60	F3	100
DH1217-M10	7TCA084030R0943	M10	6,5	60	20	11,5	60	F3	100
DH1722-M8	7TCA084030R0956	M8	6,5	60	25	16,5	60	F3	100
DH1722-M10	7TCA084030R0954	M10	6,5	60	25	16,5	60	F3	100


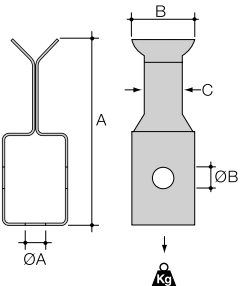


Profildecken Typ DH-GM, DH und DHN

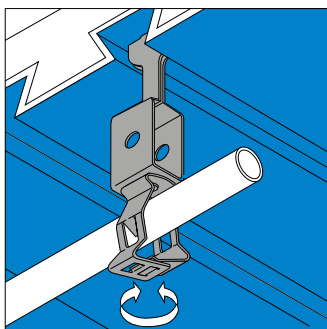

Profildeckenbefestigung für Kabelschutz


Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	PG Größe	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
DH1217-GM1219	7TCA084030R0937	12-19	104	20	11,5	7/9/11	45	F3	25
DH1217-GM1926	7TCA084030R0938	19-26	104	20	11,5	13,5/16	45	F3	25
DH1217-GM2632	7TCA084030R0939	26-32	115	20	11,5	21	45	F3	25
DH1217-GM3240	7TCA084030R0940	32-40	128	20	11,5	29	45	F3	25
DH1217-GM4047	7TCA084030R0941	40-47	139	20	11,5	36	45	F3	25
DH1217-GM4757	7TCA084030R0942	47-57	147	20	11,5	36/42	45	F3	25
DH1722-GM1219	7TCA084030R0948	12-19	104	25	16,5	7/9/11	45	F3	25
DH1722-GM1926	7TCA084030R0949	19-26	104	25	16,5	13,5/16	45	F3	25
DH1722-GM2632	7TCA084030R0950	26-32	115	25	16,5	21	45	F3	25
DH1722-GM3240	7TCA084030R0951	32-40	128	25	16,5	29	45	F3	25
DH1722-GM4047	7TCA084030R0952	40-47	139	25	16,5	36	45	F3	25
DH1722-GM4757	7TCA084030R0953	47-57	147	25	16,5	36/42	45	F3	25

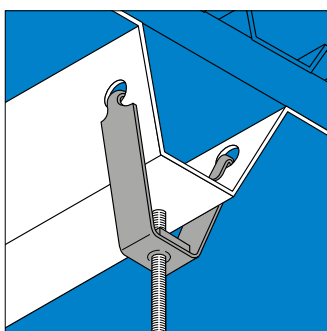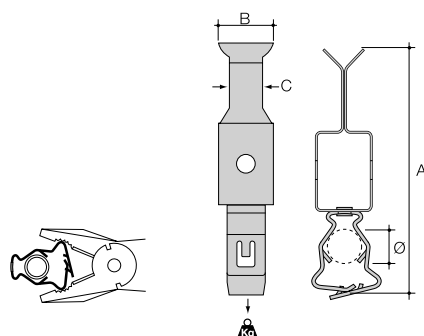

Profildeckenbefestigung für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
DH-50	7TCA084030R0931	10,5	100	30	8	75	F8+	50
DHN-6T*	7TCA084030R0958	M6	—	—	—	75	F7	50
DHN-8T*	7TCA084030R0959	M8	—	—	—	75	F7	50
DHN-10T*	7TCA084030R0957	M10	—	—	—	75	F7	50

* Nur Gewindemutter.

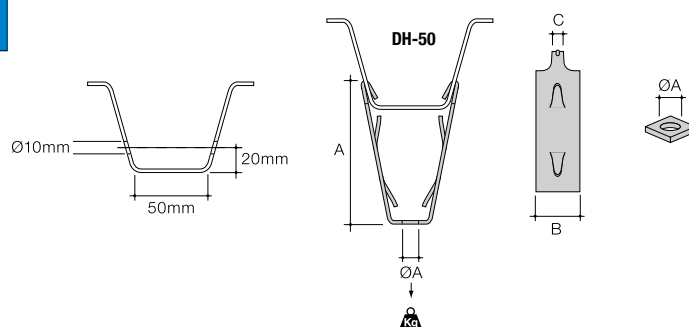


Rohre

Rohre

Typ PCH – Rohrschellen mit Schallschutzeinlage für Gewindestangen	8/2
Typ PCS – Rohrschellen mit Schallschutzeinlage für Gewindestangen	8/2
Typ PCSD – Rohrschellen mit Schallschutzeinlage für Gewindestangen	8/3
Typ PB – Rohrschellen für Gewindestangen	8/3
Typ PBD – Rohrschellen für Gewindestangen	8/4
Typ PH – Sprinklerschellen für Gewindestangen	8/4


Rohre

Typ PCH und PCS

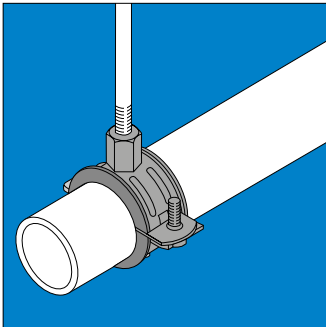


Zulassungen

DIN4109

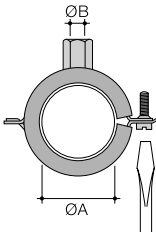


8

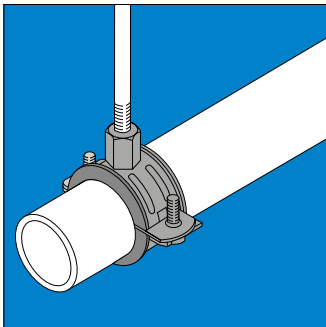

Zulassungen

DIN4109

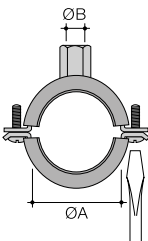

Rohrschellen mit Schallschutzeinlage für Gewindestangen


Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
PCH-1418	7TCA084220R0245	14-18	M8/M10	F1	50
PCH-1618	7TCA084220R0248	16-18	M8/M10	F1	50
PCH-2022	7TCA084220R0250	20-22	M8/M10	F1	50
PCH-2528	7TCA084220R0252	25-28	M8/M10	F1	50
PCH-3335	7TCA084220R0254	33-35	M8/M10	F1	50
PCH-4244	7TCA084220R0256	42-44	M8/M10	F1	25
PCH-4850	7TCA084220R0258	48-50	M8/M10	F1	25
PCH-5254	7TCA084220R0260	52-54	M8/M10	F1	25

Rohrschellen mit Schallschutzeinlage für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
PCS-1519	7TCA084220R0270	15-19	M8/M10	F1	50
PCS-2025	7TCA084220R0273	20-25	M8/M10	F1	50
PCS-2630	7TCA084220R0276	26-30	M8/M10	F1	50
PCS-3236	7TCA084220R0278	32-36	M8/M10	F1	50
PCS-3843	7TCA084220R0279	38-43	M8/M10	F1	25
PCS-4751	7TCA084220R0280	47-51	M8/M10	F1	25
PCS-5358	7TCA084220R0281	53-58	M8/M10	F1	25
PCS-6064	7TCA084220R0282	60-64	M8/M10	F1	25
PCS-6872	7TCA084220R0283	68-72	M8/M10	F1	25
PCS-7580	7TCA084220R0284	75-80	M8/M10	F1	25
PCS-8186	7TCA084220R0285	81-86	M8/M10	F1	25
PCS-8792	7TCA084220R0286	87-92	M8/M10	F1	25
PCS-99105	7TCA084220R0287	99-105	M8/M10	F1	25
PCS-107112	7TCA084220R0264	107-112	M8/M10	F1	25
PCS-113118	7TCA084220R0265	113-118	M8/M10	F1	25
PCS-125130	7TCA084220R0266	125-130	M8/M10	F1	25
PCS-132137	7TCA084220R0267	132-137	M8/M10	F1	25
PCS-138142	7TCA084220R0268	138-142	M8/M10	F1	25
PCS-148152	7TCA084220R0269	148-152	M8/M10	F1	25
PCS-159166	7TCA084220R0271	159-166	M8/M10	F1	25
PCS-200212	7TCA084220R0272	200-212	M8/M10	F1	25
PCS-215220	7TCA084220R0274	215-220	M8/M10	F1	25
PCS-248252	7TCA084220R0275	248-252	M8/M10	F1	25


Rohre

Typ PCSD und PB

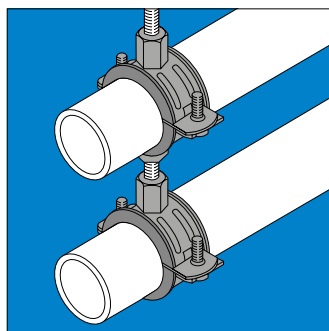



Zulassungen

DIN4109

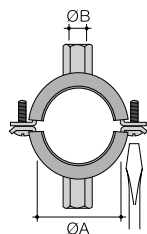

Rohrschellen mit Schallschutzeinlage für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
PCSD-1518	7TCA084220R0290	15-18	M8/M10	F1	50
PCSD-2024	7TCA084220R0292	20-24	M8/M10	F1	50
PCSD-2630	7TCA084220R0293	26-30	M8/M10	F1	50
PCSD-3236	7TCA084220R0294	32-36	M8/M10	F1	50
PCSD-3842	7TCA084220R0295	38-42	M8/M10	F1	25
PCSD-4750	7TCA084220R0296	47-50	M8/M10	F1	25
PCSD-6064	7TCA084220R0297	60-64	M8/M10	F1	25
PCSD-7580	7TCA084220R0298	75-80	M8/M10	F1	25
PCSD-100106	7TCA084220R0288	100-106	M8/M10	F1	25
PCSD-133140	7TCA084220R0289	133-140	M8/M10	F1	25
PCSD-159165	7TCA084220R0291	159-165	M8/M10	F1	25

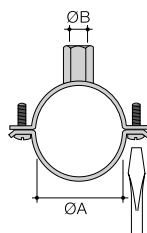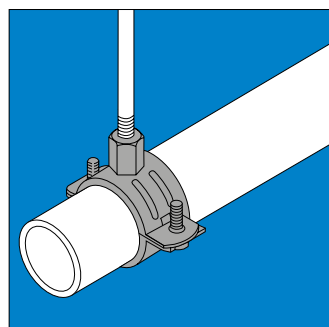


Rohrschellen für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
PB-1519	7TCA084220R0225	15-19	M8/M10	F1	50
PB-2025	7TCA084220R0228	20-25	M8/M10	F1	50
PB-2630	7TCA084220R0230	26-30	M8/M10	F1	50
PB-3236	7TCA084220R0231	32-36	M8/M10	F1	50
PB-3843	7TCA084220R0232	38-43	M8/M10	F1	25
PB-4751	7TCA084220R0233	47-51	M8/M10	F1	25
PB-5358	7TCA084220R0234	53-58	M8/M10	F1	25
PB-6064	7TCA084220R0235	60-64	M8/M10	F1	25
PB-6872	7TCA084220R0237	68-72	M8/M10	F1	25
PB-7580	7TCA084220R0238	75-80	M8/M10	F1	25
PB-8186	7TCA084220R0239	81-86	M8/M10	F1	25
PB-8792	7TCA084220R0240	87-92	M8/M10	F1	25
PB-99105	7TCA084220R0241	99-105	M8/M10	F1	25
PB-107112	7TCA084220R0220	107-112	M8/M10	F1	25
PB-113118	7TCA084220R0221	113-118	M8/M10	F1	25
PB-125130	7TCA084220R0222	125-130	M8/M10	F1	25
PB-138142	7TCA084220R0223	138-142	M8/M10	F1	25
PB-148152	7TCA084220R0224	148-152	M8/M10	F1	25
PB-159166	7TCA084220R0226	159-166	M8/M10	F1	25
PB-200212	7TCA084220R0227	200-212	M8/M10	F1	25
PB-215220	7TCA084220R0229	215-220	M8/M10	F1	25


Rohre

Typ PBD und PH

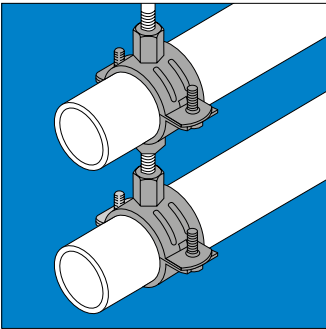


Rohrschellen für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
PBD-2024	7TCA084220R0242	20-24	M8/M10	F1	50

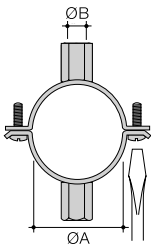


8

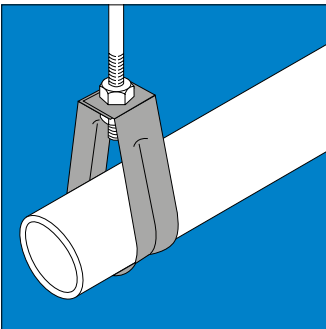

Sprinklerschellen für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	B (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
PH-20-FU	7TCA084220R0308	20	64	F2	25
PH-25-FU	7TCA084220R0310	25	72	F2	25
PH-32	7TCA084220R0313	32	83	F2	25
PH-40	7TCA084220R0315	40	96	F2	25
PH-50	7TCA084220R0317	50	113	F2	25
PH-65	7TCA084220R0319	65	132	F2	25
PH-80	7TCA084220R0321	80	156	F2	25
PH-100	7TCA084220R0302	100	215	F2	10
PH-125	7TCA084220R0304	125	242	F2	10
PH-150	7TCA084220R0306	150	279	F2	10

Zulassungen

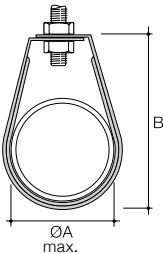




Bänder, Seile und Ketten

Bänder, Seile und Ketten

Typ CW, SSCW und CW-PVC – Drahtseile	9/2
Typ HW – Drahtseilbefestigung	9/2
Typ CWG und SSCWG – Drahtseilklemmen	9/3
Typ WT und SSWT – Kauschen	9/3
Typ CWT und SSCWT – Drahtseil-Spannschlösser	9/3
Typ LS – Hängeschlaufen	9/4
Typ SP, SG und SS – Lochband	9/4
Typ MM und NM – Befestigungen für Lochband	9/5
Typ MM-AH und NM-AH – Trägerklammern für Lochband	9/5
Typ MM-AV und NM-AV – Pfettenklammern für Lochband	9/5
Typ V – Klammern für Kettenabhängungen	9/6
Typ KK, KG, KF, KN, NG, NF und SH – Knotenkett	9/6

Bänder, Seile und Ketten


Typ CW, SSCW und HW

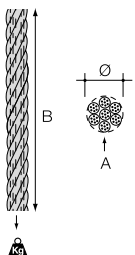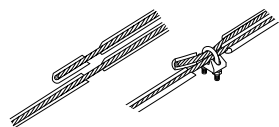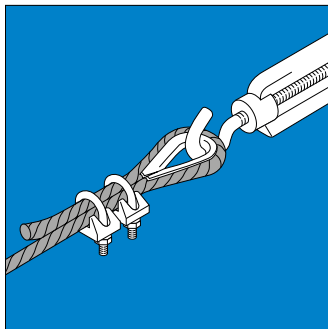

Drahtseile


Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	B (m)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
CW100-2	7TCA084220R0086	2	7x7	100	80	F2	1
CW30-3	7TCA084220R0100	3	7x7	30	190	F2	1
CW50-3	7TCA084220R0114	3	7x7	50	190	F2	1
CW100-3	7TCA084220R0088	3	7x7	100	190	F2	1
CW30-4	7TCA084220R0106	4	7x7	30	350	F2	1
CW50-4	7TCA084220R0118	4	7x7	50	350	F2	1
CW100-4	7TCA084220R0092	4	7x7	100	350	F2	1
CW30-6	7TCA084220R0109	6	7x7	30	760	F2	1
CW50-6	7TCA084220R0121	6	7x7	50	760	F2	1
CW100-6	7TCA084220R0096	6	7x7	100	760	F2	1
SSCW100-2	7TCA084220R0420	2	7x7	100	80	F3	1
SSCW30-3	7TCA084220R0426	3	7x7	30	190	F3	1
SSCW50-3	7TCA084220R0432	3	7x7	50	190	F3	1
SSCW100-3	7TCA084220R0422	3	7x7	100	190	F3	1
SSCW30-4	7TCA084220R0428	4	7x7	30	350	F3	1
SSCW50-4	7TCA084220R0433	4	7x7	50	350	F3	1
SSCW100-4	7TCA084220R0423	4	7x7	100	350	F3	1
SSCW30-6	7TCA084220R0430	6	7x7	30	760	F3	1
SSCW50-6	7TCA084220R0435	6	7x7	50	760	F3	1
SSCW100-6	7TCA084220R0425	6	7x7	100	760	F3	1
CW30-3PVC	7TCA084220R0103	3	7x7	30	190	F2 + PVC	1
CW50-3PVC	7TCA084220R0116	3	7x7	50	190	F2 + PVC	1
CW100-3PVC	7TCA084220R0090	3	7x7	100	190	F2 + PVC	1
CW30-4PVC	7TCA084220R0107	4	7x7	30	350	F2 + PVC	1
CW50-4PVC	7TCA084220R0120	4	7x7	50	350	F2 + PVC	1
CW100-4PVC	7TCA084220R0094	4	7x7	100	350	F2 + PVC	1
CW30-6PVC	7TCA084220R0111	6	7x7	30	760	F2 + PVC	1
CW50-6PVC	7TCA084220R0123	6	7x7	50	760	F2 + PVC	1
CW100-6PVC	7TCA084220R0098	6	7x7	50	760	F2 + PVC	1

9

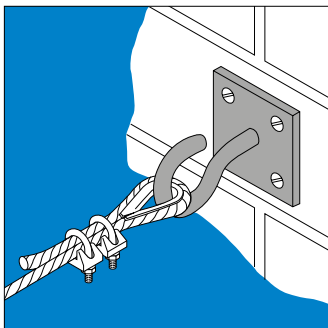


Drahtseilbefestigung

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
HW50	7TCA084220R0176	5,5	50	32	8	55	5	25	F2	10

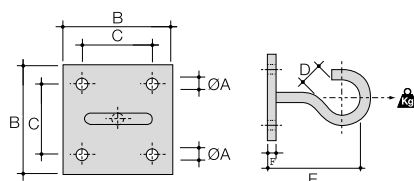


Bänder, Seile und Ketten

Typ CWG, SSCWG, WT, SSWT, CWT und SSCWT

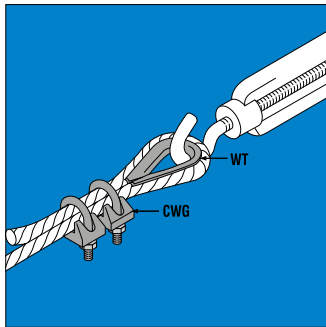



Drahtseilklemmen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	B (mm)	C (m)	Ausführung Material	Menge (Stück)
CWG-23	7TCA084220R0125	2-3	max. 9	6,5	F2	25
CWG-4	7TCA084220R0126	4	max. 12	7	F2	25
CWG-6	7TCA084220R0127	6	max. 18	8	F2	25
SSCWG-2	7TCA084220R0437	2	max. 9	6,5	F3	1
SSCWG-3	7TCA084220R0439	3	max. 9	6,5	F3	1
SSCWG-4	7TCA084220R0441	4	max. 12	7	F3	1
SSCWG-6	7TCA084220R0443	6	max. 18	8	F3	1

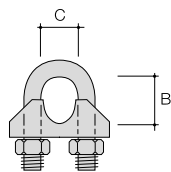


Kauschen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
WT-23	7TCA084220R0551	2-3	10	F2	25
WT-34	7TCA084220R0553	3-4	14	F2	25
WT-6-FU	7TCA084220R0555	6	16	F2	25
SSWT-2	7TCA084220R0449	2	10	F3	1
SSWT-34	7TCA084220R0451	3-4	14	F3	1
SSWT-6	7TCA084220R0453	6	16	F3	1

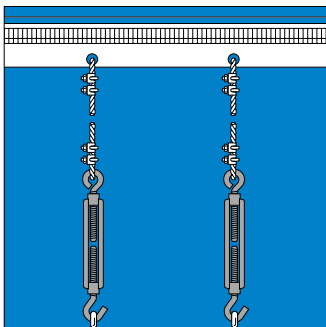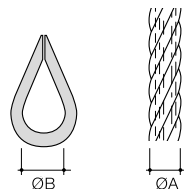


Drahtseil-Spannschlösser

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
CWT-23	7TCA084220R0128	10	155-245	F2	10
CWT-46	7TCA084220R0129	12	230-325	F2	10
SSCWT-23	7TCA084220R0445	10	155-245	F3	10
SSCWT-46	7TCA084220R0447	12	230-325	F3	10

 



Bänder, Seile und Ketten

Typ LS, SP, SG und SS

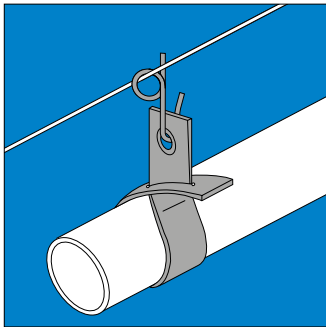

Hängeschlaufen

Artikelnummer	GID Nummer	A (mm)	Ø (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
LS-32	7TCA084220R0210	152	max. 32	F6	10
LS-38	7TCA084220R0211	178	max. 38	F6	10
LS-48	7TCA084220R0212	203	max. 48	F6	10
LS-54	7TCA084220R0213	228	max. 54	F6	10
LS-60	7TCA084220R0214	254	max. 60	F6	10
LS-72	7TCA084220R0215	305	max. 72	F6	10

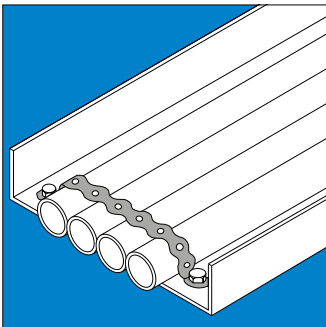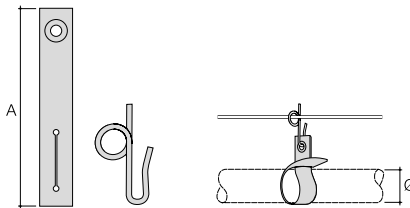

Lochband

Artikelnummer	GID Nummer	Farbe	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
Kunststoff*								
SP-13B	7TCA084220R0385	Schwarz	4	13	10	37	F7	1
SP-19B	7TCA084220R0390	Schwarz	6,5	19	10	42	F7	1
SP-27B	7TCA084220R0399	Schwarz	7,5	27	10	90	F7	1
SP-13O	7TCA084220R0387	Orange	4	13	10	37	F7	1
SP-19O	7TCA084220R0393	Orange	6,5	19	10	42	F7	1
SP-13R-FU	7TCA084220R0384	Rot	4	13	10	37	F7	1
SP-19R	7TCA084220R0395	Rot	6,5	19	10	42	F7	1
SP-13W	7TCA084220R0388	Weiß	4	13	10	37	F7	1
SP-19W	7TCA084220R0397	Weiß	6,5	19	10	42	F7	1


Verzinkt

SG-12-FU	7TCA084220R0377	–	5	12	10	37	F2	1
SG-18	7TCA084220R0374	–	7	18	10	42	F2	1
SG-26	7TCA084220R0375	–	8	26	10	90	F2	1

Edelstahl


SS-12	7TCA084220R0415	–	5	12	10	43	F3	1
SS-18-FU	7TCA084220R0417	–	7	18	10	48	F3	1
SS-26	7TCA084220R0418	–	8	26	10	100	F3	1

*Material: Plascoat PPA 571

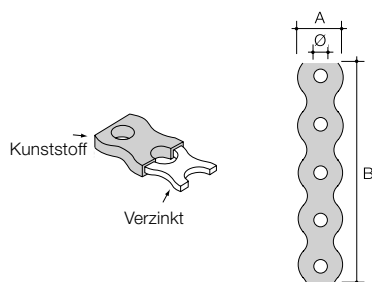



Bänder, Seile und Ketten

Typ MM, NM, MM-AH, NM-AH, MM-AV und NM-AV

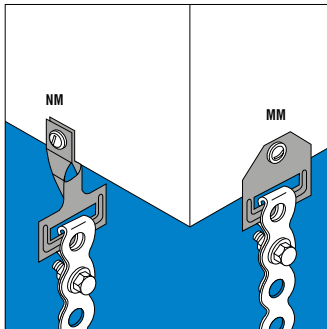



Befestigungen für Lochband

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
MM-65	7TCA084030R1504	6,5	28	20	6,3	90	F8+	100
NM-65	7TCA084030R1605	6,5	28	42	6,3	90	F8+	100

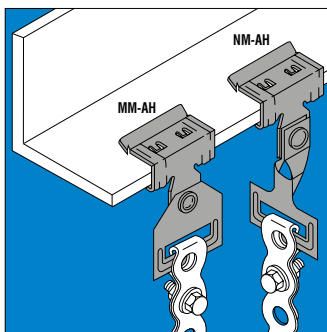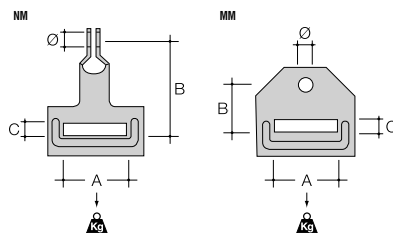


Trägerklammern für Lochband

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
MM65-AH153	7TCA084030R1509	1,5-3	6,3	36	72	F8+	25
MM65-AH38	7TCA084030R1511	3-8	6,3	38	90	F8+	25
MM65-AH814	7TCA084030R1513	8-14	6,3	46	90	F8+	25
MM65-AH1420	7TCA084030R1507	14-20	6,3	58	90	F8+	25
NM65-AH153	7TCA084030R1608	1,5-3	6,3	58	72	F8+	25
NM65-AH38	7TCA084030R1610	3-8	6,3	60	90	F8+	25
NM65-AH814	7TCA084030R1612	8-14	6,3	68	90	F8+	25
NM65-AH1420	7TCA084030R1917	14-20	6,3	80	90	F8+	25

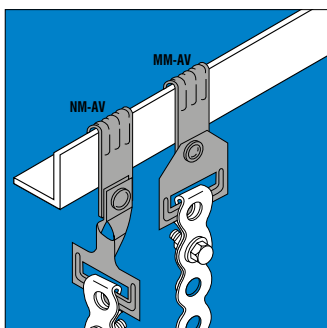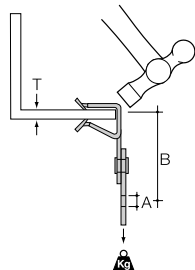


Pfettenklammern für Lochband

Artikelnummer	GID Nummer	T (mm)	A (mm)	B (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
MM65-AV155	7TCA084030R1515	1,5-4	6,3	62	72	F8+	25
MM65-AV57	7TCA084030R1916	4,5-7	6,3	62	72	F8+	25
NM65-AV155	7TCA084030R1614	1,5-4	6,3	84	72	F8+	25
NM65-AV57	7TCA084030R1933	4,5-7	6,3	84	72	F8+	25

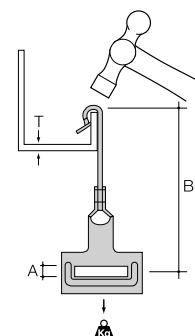

Bänder, Seile und Ketten



Typ V, KK, KG, KF, KN, NG, NF und SH

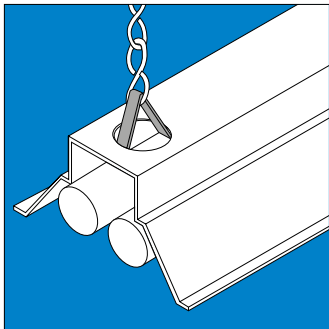

Klammern für Kettenabhängungen


Artikelnummer	GID Nummer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
V-1	7TCA084030R1847	1	50,8	8	35	8	F1	100

Empfohlener Lochdurchmesser: 25 mm

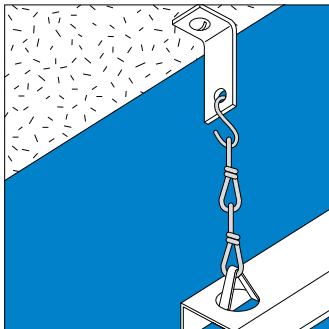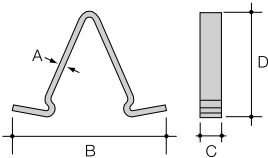


Knotenketten


Artikelnummer	GID Nummer	Ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
KK-20	7TCA084220R0193	1,8	25	8	30	70	F1	1
KK-30	7TCA084220R0195	2,8	39	12,5	30	190	F1	1
KG-3	7TCA084220R0189	3	26	12	30	45	F1	1
KG-4	7TCA084220R0191	4	32	16	30	80	F1	1
KF-3	7TCA084220R0185	3	26	12	30	45	F2	1
KF-4	7TCA084220R0187	4	32	16	30	80	F2	1
KN-2	7TCA084220R0197	2	22	8	30	50	F3	1
KN-3	7TCA084220R0199	3	26	12	30	120	F3	1
NG-4	7TCA084220R0218	4	20	–	–	–	F1	100
NF-4	7TCA084220R0216	4	20	–	–	–	F2	100
SH-4	7TCA084220R0378	4	35	–	–	20	F1	100
SH-5	7TCA084220R0380	5	45	–	–	30	F1	100

 

 KG - Galvanisiert DIN 5685
KF - Feuerverzinkt DIN 5685



KN - Edelstahl DIN 763
KK - Galvanisiert DIN 5686

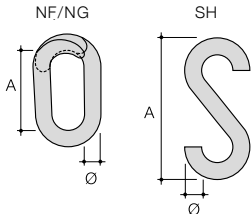


Befestigungszubehör

Befestigungszubehör



Typ CMP – Befestigungsplatten	10/2
Typ XM – Schnellmontagemuttern	10/2
Typ UM – Halterungen	10/2
Typ A – Befestigungen für Drahtseile und Ketten	10/3

Befestigungszubehör Typ CMP, XM und UM

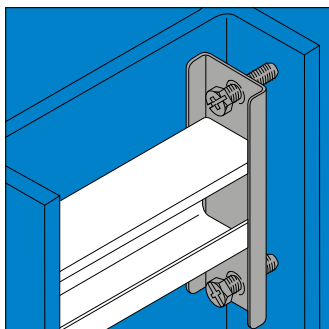


Befestigungsplatten

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
CMP-400	7TCA084220R0074	M8 x 25	90	45	35	45	F2	20

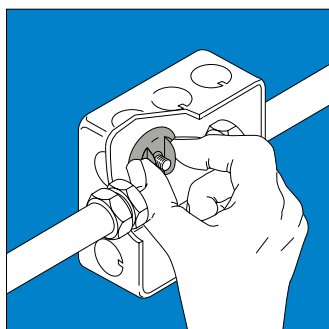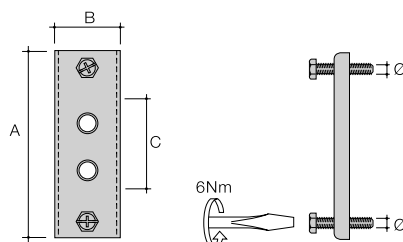



Schnellmontagemuttern

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	C (mm)	D (mm)	Ausführung Material	Menge (Stück)
XM-6	7TCA084030R1863	M6	10,0	32	F8+	100

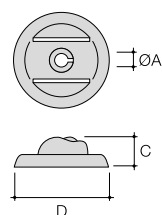


Halterungen

Artikelnummer	GID Nummer	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
UM-26	7TCA084030R1834	6,5	4,6	26	26	90	F2	100
UM-44	7TCA084030R1835	6,5	—	44	26	90	F8+	100
UM-67	7TCA084030R1837	6,5	—	67	—	90	F8+	100

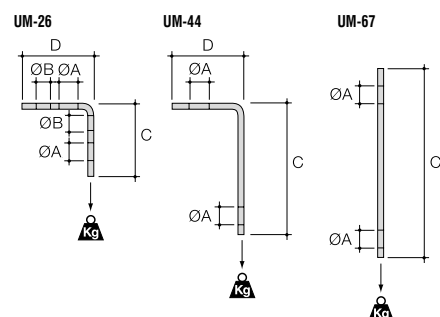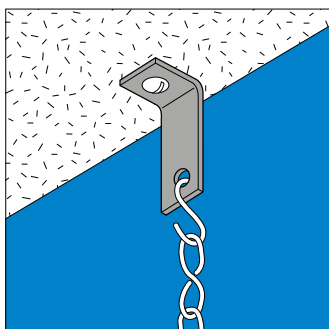


Befestigungszubehör

Typ A

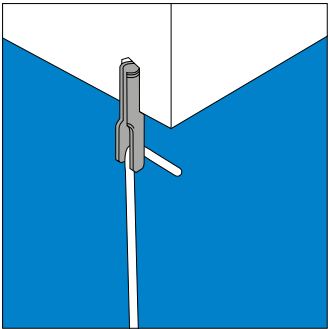

Befestigungen für Drahtseile und Ketten

Artikelnummer	GID Nummer	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Tragzahl (kg)	Ausführung Material	Menge (Stück)
A100	7TCA084030R0439	8,75	25	34	42	5	10	40	F1	100

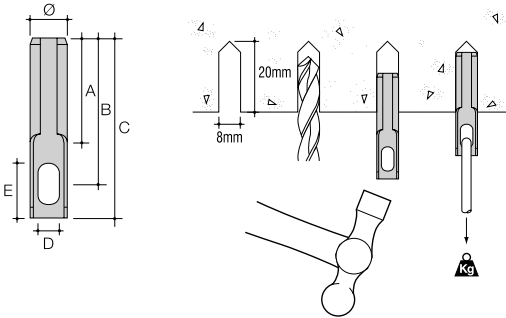

Verkaufsaufsteller

Verkaufsaufsteller	
Aufsteller und Produkte	11/2
Artikelnummern zur Nachbestellung	11/3

Verkaufsaufsteller

Aufsteller und Produkte

Aufsteller und Produkte


Artikelnummer	GID Nummer	Beschreibung
Eklipsunit	7TCA084030R1199	Kompletter Aufsteller

Aufsteller inklusive Produkte

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Anzahl Packungen)	Seite
AH38-GM1926	7TCA084030R0595	2	4/3
AH814-GM1926	7TCA084030R0652	2	4/3
AV155-AM6T	7TCA084030R0750	2	3/7
AV155-AM10T	7TCA084030R0742	2	3/7
FC-11	7TCA084220R0153	2	3/2
PPAH38	7TCA084030R1695	4	2/2
PPAH814	7TCA084030R1696	4	2/2
PPAV155	7TCA084030R1699	4	2/2
PPFH65	7TCA084030R1720	4	2/2
PPJHX16S	7TCA084030R1721	4	6/2
PPECS89	7TCA084030R1714	4	5/3
PPECS1011	7TCA084030R1710	4	5/3
PPECS1214	7TCA084030R1711	4	5/3
PPECS1519	7TCA084030R1712	4	5/3
PPECS2024	7TCA084030R1713	4	5/3
PPECM89	7TCA084030R1709	4	5/3
PPECM1011	7TCA084030R1705	4	5/3
PPECM1214	7TCA084030R1706	4	5/3
PPECM1519	7TCA084030R1707	4	5/3
PPECM2024	7TCA084030R1708	4	5/3
PPECL89	7TCA084030R1704	4	5/3
PPECL1011	7TCA084030R1700	4	5/3
PPECL1214	7TCA084030R1701	4	5/3
PPECL1519	7TCA084030R1702	4	5/3
PPECL2024	7TCA084030R1703	4	5/3


Verkaufsaufsteller

Artikelnummern zur Nachbestellung

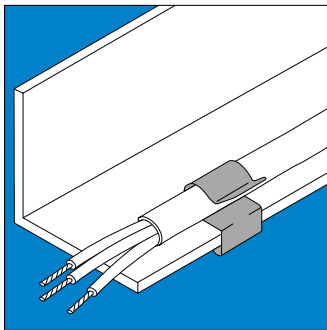


Trägerklammern für einzelne Kabel

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Stück)	Seite
PPECS89	7TCA084030R1714	25	5/3
PPECS1011	7TCA084030R1710	25	5/3
PPECS1214	7TCA084030R1711	25	5/3
PPECS1519	7TCA084030R1712	25	5/3
PPECS2024	7TCA084030R1713	25	5/3
PPECM89	7TCA084030R1709	25	5/3
PPECM1011	7TCA084030R1705	25	5/3
PPECM1214	7TCA084030R1706	25	5/3
PPECM1519	7TCA084030R1707	25	5/3
PPECM2024	7TCA084030R1708	25	5/3
PPECL89	7TCA084030R1704	25	5/3
PPECL1011	7TCA084030R1700	25	5/3
PPECL1214	7TCA084030R1701	25	5/3
PPECL1519	7TCA084030R1702	25	5/3
PPECL2024	7TCA084030R1703	25	5/3

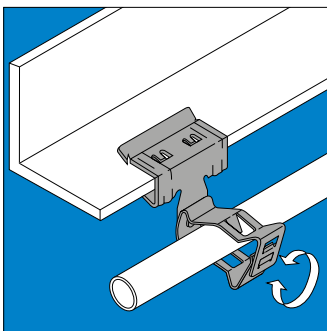

Trägerklammern für Kabelschutz

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Stück)	Seite
AH38-GM1926	7TCA084030R0595	25	4/3
AH814-GM1926	7TCA084030R0652	25	4/3

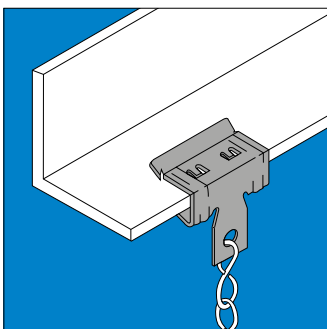


Trägerklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Stück)	Seite
PPAH38	7TCA084030R1695	25	2/2
PPAH814	7TCA084030R1696	25	2/2


Verkaufsaufsteller

Artikelnummern zur Nachbestellung

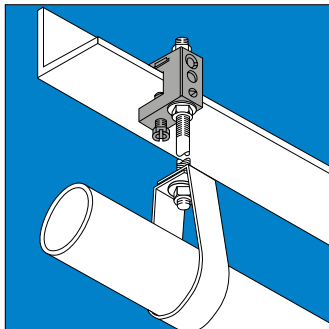


Trägerklammern für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Stück)	Seite
PPFH65	7TCA084030R1720	25	2/2

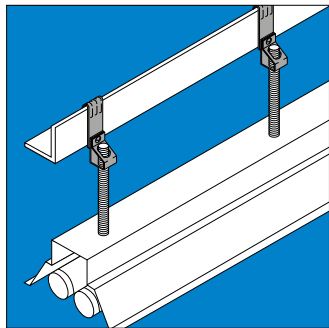

Pfettenklammern für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Stück)	Seite
AV155-AM6T	7TCA084030R0750	25	3/7
AV155-AM10T	7TCA084030R0742	25	3/7

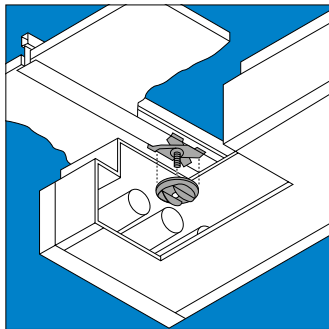


T-Profilschienen-Befestigungsklammern

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Stück)	Seite
PPJHX16S	7TCA084030R1721	25	6/2


Verkaufsaufsteller

Artikelnummern zur Nachbestellung

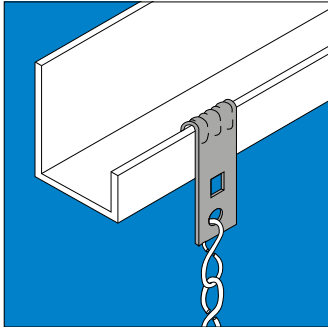

Pfettenklammern für Drahtseil- und Kettenabhängungen

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Stück)	Seite
PPAV155	7TCA084030R1699	25	2/2

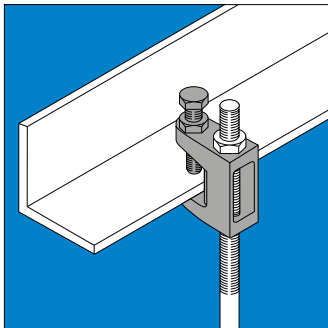

Trägerklammern für Gewindestangen

Artikelnummer	GID Nummer	Menge (Stück)	Seite
FC-11	7TCA084220R0153	25	3/2

Technische Informationen

Technische Informationen	
Qualitätssicherung	12/2
Korrosionsbeständigkeit	12/2
Tragzahl	12/2
Material	12/2

Technische Informationen

Qualitätssicherung

E-Klips ist für BS EN ISO 9001 registriert und unterhält ein umfassendes Prüf- und Inspektionsprogramm, sodass alle Produkte unseren Spezifikationen entsprechen, unabhängig ob sie von uns selbst gefertigt oder fremdbezogen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Auftragsanforderungen erfüllt werden. Weitere Einzelheiten über die Qualitätssicherung sind auf Anfrage erhältlich.

Korrosionsschutz

Der Großteil unserer E-Klips Federstahl-Befestigungssysteme ist verzinkt. Die Produkte haben eine silberfarbene doppelte Zinkschicht und eine wasserdichte Beschichtung. Dadurch ergibt sich ein hoher Schutz gegen Weißkorrosion und roten Rost nach ASTM-B695-90 bzw. den entsprechenden Normen.

Die Korrosionsbeständigkeit wird durch einen Salzsprühnebeltest nach ASTM-B-117-90, DIN 50021 gemessen. Die verzinkten Produkte von E-Klips sind mindestens 600 Stunden beständig gegenüber Salzsprühnebel und mit F8+ gekennzeichnet.

Schlüssel zu Ausführungen und Einsatzzwecken:

- F1 Galvanischer Zinküberzug, allgemein 8-12 (μm stark, mit Chromierung, ca. 72 Stunden Salzsprühnebelbeständigkeit nach ASTM-B117-90, DIN 50021, geeignet für den Inneneinsatz in nicht korrodierenden Umgebungen.
- F2 Galvanisiert, allgemein feuerverzinkt mit einer Stärke von 50-70 (μm , geeignet für den Innen- und Außeneinsatz in feuchten und leicht korrodierenden Umgebungen.
- F3 Rostfreier Stahl, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz sowie leicht korrodierende Umgebungen.
- F4 Lackierte Ausführung als Ergänzung für den Inneneinsatz.
- F5 Schwarzphosphat-Ausführung entsprechend BS3189 Klasse 1, 72 Stunden Salzsprühnebelbeständigkeit, für den Inneneinsatz in nicht korrodierenden Umgebungen.
- F6 Unbeschichtete, unbearbeitete und ungeschützte Ausführung für den Inneneinsatz.
- F7 Flexible Kunststoffbeschichtung mit guter chemischer und Korrosionsbeständigkeit zum Schutz des Grundwerkstoffs.
- F8+ Doppelte Verzinkung und eine wasserdichte Beschichtung garantieren eine Salzsprühnebelbeständigkeit von mindestens 600 Stunden, geeignet für den Innen- und Außeneinsatz in feuchten und leicht korrodierenden Umgebungen. Die Beschichtung ist absolut chromfrei.

Tragzahl

Die Tragzahl der E-Klips Befestigungssysteme wird als maximale statische Belastungsgrenze angegeben. Dies ist die stationäre vertikale Belastungsgrenze für ein Befestigungsprodukt und beinhaltet einen beträchtlichen Sicherheitsfaktor. Wenn Befestigungselemente kombiniert werden, wird die Tragzahl durch das schwächste Befestigungselement bestimmt: Wenn die Tragzahl der Stahlteile geringer ist als die der Befestigungselemente, stellt diese die maximale statische Belastbarkeit des Systems dar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Außendienst.

Werkstoffe

E-Klips Produkte werden aus Stahl nach BSEN1449 Teil 1.15 Festigkeitsklasse CS70 gefertigt. Außerdem werden die Produkte weichgeglüht und geölt.

Alle Teile werden gehärtet und mit der Rüttelherdofen-Methode auf eine Endhärte von 400-450 HV-10 Vickers gehärtet.

Index

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
A100	10/3	7TCA084030R0439
AH-1420	2/2	7TCA084030R0443
AH-153	2/2	7TCA084030R0448
AH-38	2/2	7TCA084030R0452
AH-814	2/2	7TCA084030R0457
AH1420-AM10T	3/5	7TCA084030R0462
AH1420-AM127	3/5	7TCA084030R0465
AH1420-AM6T	3/5	7TCA084030R0467
AH1420-AM8T	3/5	7TCA084030R0470
AH1420-B	5/2	7TCA084030R0472
AH1420-BM10	3/6	7TCA084030R0473
AH1420-BM6	3/6	7TCA084030R0476
AH1420-BM8	3/6	7TCA084030R0478
AH1420-CT2	5/4	7TCA084030R0481
AH1420-CT2R	5/4	7TCA084030R0483
AH1420-CT4	5/4	7TCA084030R0485
AH1420-GM1219	4/3	7TCA084030R0487
AH1420-GM1926	4/3	7TCA084030R0489
AH1420-GM2632	4/3	7TCA084030R0493
AH1420-GM3240	4/3	7TCA084030R0495
AH1420-GM4047	4/3	7TCA084030R0497
AH1420-GM4757	4/3	7TCA084030R0499
AH1420-JM1825	4/4	7TCA084030R0501
AH1420-JM1825R	4/4	7TCA084030R0503
AH1420-JM2229	4/4	7TCA084030R0504
AH1420-JM2229R	4/4	7TCA084030R0506
AH1420-JM2933	4/4	7TCA084030R0507
AH1420-JM2933R	4/4	7TCA084030R0509
AH1420-M	5/4	7TCA084030R0510
AH1420-MR	5/4	7TCA084030R0513
AH1420-YM127	3/5	7TCA084030R0515
AH153-AM10T	3/5	7TCA084030R0520
AH153-AM127	3/5	7TCA084030R0522
AH153-AM6T	3/5	7TCA084030R0524
AH153-AM8T	3/5	7TCA084030R0525
AH153-B	5/2	7TCA084030R0527
AH153-BM10	3/6	7TCA084030R0529
AH153-BM6	3/6	7TCA084030R0532
AH153-BM8	3/6	7TCA084030R0534
AH153-CT2	5/4	7TCA084030R0537
AH153-CT2R	5/4, 5/5	7TCA084030R0540
AH153-CT4	5/4	7TCA084030R0542
AH153-GM1219	4/3	7TCA084030R0544
AH153-GM1926	4/3	7TCA084030R0546
AH153-GM2632	4/3	7TCA084030R0548
AH153-GM3240	4/3	7TCA084030R0550
AH153-GM4047	4/3	7TCA084030R0552
AH153-GM4757	4/3	7TCA084030R0554
AH153-M	5/4	7TCA084030R0556
AH153-MR	5/4	7TCA084030R0559
AH153-YM127	3/5	7TCA084030R0561
AH38-AM10T	3/5	7TCA084030R0563
AH38-AM127	3/5	7TCA084030R0566
AH38-AM6T	3/5	7TCA084030R0569

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
AH38-AM8T	3/5	7TCA084030R0572
AH38-B	5/2	7TCA084030R0574
AH38-BM10	3/6	7TCA084030R0576
AH38-BM6	3/6	7TCA084030R0580
AH38-BM8	3/6	7TCA084030R0582
AH38-CT2	5/4	7TCA084030R0586
AH38-CT2R	5/4	7TCA084030R0588
AH38-CT4	5/4	7TCA084030R0590
AH38-GM1219	4/3	7TCA084030R0593
AH38-GM1926	4/3,11/2,11/3	7TCA084030R0595
AH38-GM2632	4/3	7TCA084030R0598
AH38-GM3240	4/3	7TCA084030R0600
AH38-GM4047	4/3	7TCA084030R0602
AH38-GM4757	4/3	7TCA084030R0604
AH38-JM1825	4/4	7TCA084030R0606
AH38-JM1825R	4/4	7TCA084030R0608
AH38-JM2229	4/4	7TCA084030R0610
AH38-JM2229R	4/4	7TCA084030R0612
AH38-JM2933	4/4	7TCA084030R0614
AH38-M	5/4	7TCA084030R0616
AH38-MR	5/4	7TCA084030R0619
AH38-YM127	3/5	7TCA084030R0621
AH814-AM10T	3/5	7TCA084030R0623
AH814-AM127	3/5	7TCA084030R0626
AH814-AM6T	3/5	7TCA084030R0629
AH814-AM8T	3/5	7TCA084030R0632
AH814-B	5/2	7TCA084030R0634
AH814-BM10	3/6	7TCA084030R0636
AH814-BM6	3/6	7TCA084030R0639
AH814-BM8	3/6	7TCA084030R0641
AH814-CT2	5/4	7TCA084030R0644
AH814-CT2R	5/4	7TCA084030R0646
AH814-CT4	5/4	7TCA084030R0648
AH814-GM1219	4/3	7TCA084030R0650
AH814-GM1926	4/3,11/2,11/3	7TCA084030R0652
AH814-GM2632	4/3	7TCA084030R0655
AH814-GM3240	4/3	7TCA084030R0657
AH814-GM4047	4/3	7TCA084030R0659
AH814-GM4757	4/3	7TCA084030R0661
AH814-JM1825	4/4	7TCA084030R0663
AH814-JM1825R	4/4	7TCA084030R0665
AH814-JM2229	4/4	7TCA084030R0667
AH814-JM2229R	4/4	7TCA084030R0669
AH814-JM2933	4/4	7TCA084030R0671
AH814-JM2933R	4/4	7TCA084030R0673
AH814-M	5/4	7TCA084030R0675
AH814-MR	5/4	7TCA084030R0679
AH814-YM127	3/5	7TCA084030R0681
AHB-1420	3/6	7TCA084030R0683
AHB-153	3/6	7TCA084030R0685
AHB-38	3/6	7TCA084030R0687
AHB-814	3/6	7TCA084030R0690
AM-10T	3/4	7TCA084030R0726
AM-127	3/4	7TCA084030R0728

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
AM-6T	3/4	7TCA084030R0730
AM-8T	3/4	7TCA084030R0732
AV-155	2/2	7TCA084030R0734
AV-57	2/2	7TCA084030R0739
AV155-AM10T	3/7,11/2,11/4	7TCA084030R0742
AV155-AM127	3/7	7TCA084030R0747
AV155-AM6T	3/7,11/2,11/4	7TCA084030R0750
AV155-AM8T	3/7	7TCA084030R0754
AV155-BM10	3/7	7TCA084030R0758
AV155-BM6	3/7	7TCA084030R0762
AV155-BM8	3/7	7TCA084030R0764
AV155-CT2	5/5	7TCA084030R0766
AV155-CT2R	5/5	7TCA084030R0768
AV155-CT4	5/5	7TCA084030R0770
AV155-GM1219	4/5	7TCA084030R0772
AV155-GM1219R	4/5	7TCA084030R0774
AV155-GM1926	4/5	7TCA084030R0775
AV155-GM1926R	4/5	7TCA084030R0778
AV155-GM2632	4/5	7TCA084030R0779
AV155-GM2632R	4/5	7TCA084030R0781
AV155-GM3240	4/5	7TCA084030R0782
AV155-GM4047	4/5	7TCA084030R1909
AV155-GM4757	4/5	7TCA084030R0784
AV155-JB10T	3/6	7TCA084030R0785
AV155-JB11	3/6	7TCA084030R0786
AV155-JB8T	3/6	7TCA084030R0787
AV155-M	5/6	7TCA084030R0788
AV155-MR	5/6	7TCA084030R0791
AV57-AM10T	3/7	7TCA084030R0795
AV57-AM127	3/7	7TCA084030R0798
AV57-AM6T	3/7	7TCA084030R0800
AV57-AM8T	3/7	7TCA084030R0803
AV57-BM10	3/7	7TCA084030R0806
AV57-BM6	3/7	7TCA084030R0809
AV57-BM8	3/7	7TCA084030R0811
AV57-CT2	5/5	7TCA084030R0813
AV57-CT2R	5/5	7TCA084030R1921
AV57-CT4	5/5	7TCA084030R1920
AV57-GM1219	4/5	7TCA084030R0817
AV57-GM1219R	4/5	7TCA084030R1912
AV57-GM1926	4/5	7TCA084030R0818
AV57-GM1926R	4/5	7TCA084030R1913
AV57-GM2632	4/5	7TCA084030R0820
AV57-GM2632R	4/5	7TCA084030R1914
AV57-GM3240	4/5	7TCA084030R1910
AV57-GM4047	4/5	7TCA084030R1911
AV57-GM4757	4/5	7TCA084030R0821
AV57-JB10T	3/6	7TCA084030R0822
AV57-JB11	3/6	7TCA084030R0823
AV57-JB8T	3/6	7TCA084030R0824
AV57-M	5/6	7TCA084030R0825
AV57-MR	5/6	7TCA084030R1919
AVB-6T	3/7	7TCA084030R0830
AVB-8T	3/7	7TCA084030R0831

Index

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
BH-10T	3/3	7TCA084220R0068
BH-6T	3/3	7TCA084220R0070
BH-8T	3/3	7TCA084220R0072
BM-10	3/4	7TCA084030R0835
BM-6	3/4	7TCA084030R0839
BM-8	3/4	7TCA084030R0841
CMP-400	10/2	7TCA084220R0074
CW100-2	9/2	7TCA084220R0086
CW100-3	9/2	7TCA084220R0088
CW100-3PVC	9/2	7TCA084220R0090
CW100-4	9/2	7TCA084220R0092
CW100-4PVC	9/2	7TCA084220R0094
CW100-6	9/2	7TCA084220R0096
CW100-6PVC	9/2	7TCA084220R0098
CW30-3	9/2	7TCA084220R0100
CW30-3PVC	9/2	7TCA084220R0103
CW30-4	9/2	7TCA084220R0106
CW30-4PVC	9/2	7TCA084220R0107
CW30-6	9/2	7TCA084220R0109
CW30-6PVC	9/2	7TCA084220R0111
CW50-3	9/2	7TCA084220R0114
CW50-3PVC	9/2	7TCA084220R0116
CW50-4	9/2	7TCA084220R0118
CW50-4PVC	9/2	7TCA084220R0120
CW50-6	9/2	7TCA084220R0121
CW50-6PVC	9/2	7TCA084220R0123
CWG-23	9/3	7TCA084220R0125
CWG-4	9/3	7TCA084220R0126
CWG-6	9/3	7TCA084220R0127
CWT-23	9/3	7TCA084220R0128
CWT-46	9/3	7TCA084220R0129
DH-50	7/5	7TCA084030R0931
DH1217-105	7/4	7TCA084030R0935
DH1217-65	7/4	7TCA084030R0936
DH1217-GM1219	7/5	7TCA084030R0937
DH1217-GM1926	7/5	7TCA084030R0938
DH1217-GM2632	7/5	7TCA084030R0939
DH1217-GM3240	7/5	7TCA084030R0940
DH1217-GM4047	7/5	7TCA084030R0941
DH1217-GM4757	7/5	7TCA084030R0942
DH1217-M10	7/4	7TCA084030R0943
DH1217-M8	7/4	7TCA084030R0945
DH1722-105	7/4	7TCA084030R0946
DH1722-65	7/4	7TCA084030R0947
DH1722-GM1219	7/5	7TCA084030R0948
DH1722-GM1926	7/5	7TCA084030R0949
DH1722-GM2632	7/5	7TCA084030R0950
DH1722-GM3240	7/5	7TCA084030R0951
DH1722-GM4047	7/5	7TCA084030R0952
DH1722-GM4757	7/5	7TCA084030R0953
DH1722-M10	7/4	7TCA084030R0954
DH1722-M8	7/4	7TCA084030R0956
DHN-10T	7/5	7TCA084030R0957
DHN-6T	7/5	7TCA084030R0958

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
DHN-8T	7/5	7TCA084030R0959
DMH-10T	7/3	7TCA084220R0131
DMH-6T	7/3	7TCA084220R0132
DMH-8T	7/3	7TCA084220R0133
DWH-10T	7/3	7TCA084220R0136
DWH-6T	7/3	7TCA084220R0137
DWH-8T	7/3	7TCA084220R0138
ECA-1215	5/3	7TCA084030R0971
ECA-1520	5/3	7TCA084030R0975
ECH-33	4/13	7TCA084220R0140
ECH-37	4/13	7TCA084220R0141
ECH-41	4/13	7TCA084220R0143
ECH-45	4/13	7TCA084220R0144
ECH-49	4/13	7TCA084220R0146
ECH-53	4/13	7TCA084220R0148
ECL-1011	5/3	7TCA084030R0980
ECL-1214	5/3	7TCA084030R0985
ECL-1519	5/3	7TCA084030R0990
ECL-2024	5/3	7TCA084030R0995
ECL-2532	5/3	7TCA084030R1000
ECL-4555	5/3	7TCA084030R1004
ECL-67	5/3	7TCA084030R1006
ECL-89	5/3	7TCA084030R1010
ECM-1011	5/3	7TCA084030R1015
ECM-1214	5/3	7TCA084030R1019
ECM-1519	5/3	7TCA084030R1024
ECM-2024	5/3	7TCA084030R1029
ECM-2532	5/3	7TCA084030R1034
ECM-4555	5/3	7TCA084030R1037
ECM-67	5/3	7TCA084030R1039
ECM-89	5/3	7TCA084030R1044
ECS-1011	5/3	7TCA084030R1049
ECS-1214	5/3	7TCA084030R1054
ECS-1519	5/3	7TCA084030R1059
ECS-2024	5/3	7TCA084030R1064
ECS-2532	5/3	7TCA084030R1069
ECS-4555	5/3	7TCA084030R1073
ECS-67	5/3	7TCA084030R1075
ECS-89	5/3	7TCA084030R1080
EH-1420	2/3	7TCA084030R1085
EH-1420S	2/3	7TCA084030R1088
EH-38	2/3	7TCA084030R1091
EH-38S	2/3	7TCA084030R1095
EH-814	2/3	7TCA084030R1098
EH-814S	2/3	7TCA084030R1102
EH1420-GM1219	4/6	7TCA084030R1105
EH1420-GM1926	4/6	7TCA084030R1107
EH1420-GM2632	4/6	7TCA084030R1109
EH1420-GM3240	4/6	7TCA084030R1111
EH1420-GM4047	4/6	7TCA084030R1113
EH1420-GM4757	4/6	7TCA084030R1115
EH1420-JM1825	4/6	7TCA084030R1117
EH1420-JM2229	4/6	7TCA084030R1119
EH1420-JM2933	4/6	7TCA084030R1121

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
EH1420-P15	4/7	7TCA084030R1123
EH1420-P22	4/7	7TCA084030R1125
EH1420-P28	4/7	7TCA084030R1127
EH1420-RCC13	4/8	7TCA084030R1129
EH1420-RCC15	4/8	7TCA084030R1131
EH38-GM1219	4/6	7TCA084030R1133
EH38-GM1926	4/6	7TCA084030R1135
EH38-GM2632	4/6	7TCA084030R1138
EH38-GM3240	4/6	7TCA084030R1140
EH38-GM4047	4/6	7TCA084030R1142
EH38-GM4757	4/6	7TCA084030R1144
EH38-JM1825	4/6	7TCA084030R1146
EH38-JM2229	4/6	7TCA084030R1148
EH38-JM2933	4/6	7TCA084030R1150
EH38-P15	4/7	7TCA084030R1152
EH38-P22	4/7	7TCA084030R1154
EH38-P28	4/7	7TCA084030R1157
EH38-RCC13	4/8	7TCA084030R1160
EH38-RCC15	4/8	7TCA084030R1162
EH814-GM1219	4/6	7TCA084030R1163
EH814-GM1926	4/6	7TCA084030R1165
EH814-GM2632	4/6	7TCA084030R1168
EH814-GM3240	4/6	7TCA084030R1170
EH814-GM4047	4/6	7TCA084030R1172
EH814-GM4757	4/6	7TCA084030R1174
EH814-JM1825	4/6	7TCA084030R1176
EH814-JM2229	4/6	7TCA084030R1178
EH814-JM2933	4/6	7TCA084030R1180
EH814-P15	4/7	7TCA084030R1182
EH814-P22	4/7	7TCA084030R1184
EH814-P28	4/7	7TCA084030R1187
EH814-RCC13	4/8	7TCA084030R1191
EH814-RCC15	4/8	7TCA084030R1193
Eklipsunit	11/2	7TCA084030R1199
FC-10T	3/2	7TCA084220R0152
FC-11	3/2,11/2,11/5	7TCA084220R0153
FC-12T	3/2	7TCA084220R0155
FC-13	3/2	7TCA084220R0156
FC-6T	3/2	7TCA084220R0158
FC-7	3/2	7TCA084220R0159
FC-8T	3/2	7TCA084220R0160
FC-9	3/2	7TCA084220R0161
FH-107	2/2	7TCA084030R1210
FH-65	2/2	7TCA084030R1214
FH107-AM10T	3/9	7TCA084030R1218
FH107-AM127	3/9	7TCA084030R1220
FH107-AM6T	3/9	7TCA084030R1222
FH107-AM8T	3/9	7TCA084030R1224
FH107-BM10	3/9	7TCA084030R1226
FH107-BM6	3/9	7TCA084030R1230
FH107-BM8	3/9	7TCA084030R1232
FH107-GM1219	4/10	7TCA084030R1234
FH107-GM1926	4/10	7TCA084030R1236
FH107-GM2632	4/10	7TCA084030R1238

Index

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
FH107-GM3240	4/10	7TCA084030R1240
FH107-GM4047	4/10	7TCA084030R1242
FH107-GM4757	4/10	7TCA084030R1925
FH107-JM1825	4/10	7TCA084030R1245
FH107-JM2229	4/10	7TCA084030R1247
FH107-JM2933	4/10	7TCA084030R1249
FH65-GM1219	4/9	7TCA084030R1251
FH65-GM1926	4/9	7TCA084030R1253
FH65-GM2632	4/9	7TCA084030R1254
FH65-GM3240	4/9	7TCA084030R1256
FH65-GM4047	4/9	7TCA084030R1258
FH65-GM4757	4/9	7TCA084030R1260
FH65-JM1825	4/10	7TCA084030R1262
FH65-JM2229	4/10	7TCA084030R1264
FH65-JM2933	4/10	7TCA084030R1266
FM-313T	3/3, 4/2	7TCA084030R1270
FM-320T	3/3, 4/2	7TCA084030R1274
GH-1018	5/2	7TCA084030R1294
GH-310	5/2	7TCA084030R1298
GM-1219	4/2	7TCA084030R1302
GM-1926	4/2	7TCA084030R1305
GM-2632	4/2	7TCA084030R1310
GM-3240	4/2	7TCA084030R1312
GM-4047	4/2	7TCA084030R1315
GM-4757	4/2	7TCA084030R1317
GM1219-GM1926	4/11	7TCA084030R1320
GM1219-GM2632	4/11	7TCA084030R1322
GM1219-GM3240	4/11	7TCA084030R1928
GM1219-GM4047	4/11	7TCA084030R1929
GM1219-GM4757	4/11	7TCA084030R1326
GM1926-GM1926	4/11	7TCA084030R1328
GM1926-GM2632	4/11	7TCA084030R1330
GM1926-GM3240	4/11	7TCA084030R1332
GM1926-GM4047	4/11	7TCA084030R1334
GM1926-GM4757	4/11	7TCA084030R1336
GM2632-GM2632	4/11	7TCA084030R1338
GM2632-GM3240	4/11	7TCA084030R1340
GM2632-GM4047	4/11	7TCA084030R1342
GM2632-GM4757	4/11	7TCA084030R1344
GM3240-GM3240	4/11	7TCA084030R1346
GM3240-GM4047	4/11	7TCA084030R1930
GM3240-GM4757	4/11	7TCA084030R1349
GM4047-GM4047	4/11	7TCA084030R1931
GM4047-GM4757	4/11	7TCA084030R1932
GM4757-GM4757	4/11	7TCA084030R1352
H-0612	4/14	7TCA084220R0165
H-1822	4/14	7TCA084220R0166
H-2226	4/14	7TCA084220R0167
H-2630	4/14	7TCA084220R0168
H-3034	4/14	7TCA084220R0169
H-3842	4/14	7TCA084220R0170
H-5864	4/14	7TCA084220R0171
HW50	9/2	7TCA084220R0176
JH-15SW	6/2	7TCA084220R0181

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
JHX-16S	6/2	7TCA084030R1441
JHX-16SW	6/2	7TCA084030R1445
JHX-38S	6/2	7TCA084030R1446
JM-1825	4/2	7TCA084030R1451
JM-2229	4/2	7TCA084030R1455
JM-2933	4/2	7TCA084030R1459
JM1825-JM1825	4/12	7TCA084030R1463
JM1825-JM2229	4/12	7TCA084030R1465
JM1825-JM2933	4/12	7TCA084030R1467
JM2229-JM2229	4/12	7TCA084030R1468
JM2229-JM2933	4/12	7TCA084030R1470
JM2933-JM2933	4/12	7TCA084030R1472
KF-3	9/6	7TCA084220R0185
KF-4	9/6	7TCA084220R0187
KG-3	9/6	7TCA084220R0189
KG-4	9/6	7TCA084220R0191
KH-6W	6/2	7TCA084030R1478
KK-20	9/6	7TCA084220R0193
KK-30	9/6	7TCA084220R0195
KN-2	9/6	7TCA084220R0197
KN-3	9/6	7TCA084220R0199
LH-25	6/2	7TCA084030R1485
LH-25W	6/2	7TCA084030R1490
LM-38	5/2	7TCA084030R1492
LM-811	5/2	7TCA084030R1495
LS-32	9/4	7TCA084220R0210
LS-38	9/4	7TCA084220R0211
LS-48	9/4	7TCA084220R0212
LS-54	9/4	7TCA084220R0213
LS-60	9/4	7TCA084220R0214
LS-72	9/4	7TCA084220R0215
MM-65	9/5	7TCA084030R1504
MM65-AH1420	9/5	7TCA084030R1507
MM65-AH153	9/5	7TCA084030R1509
MM65-AH38	9/5	7TCA084030R1511
MM65-AH814	9/5	7TCA084030R1513
MM65-AV155	9/5	7TCA084030R1515
MM65-AV57	9/5	7TCA084030R1916
NF-4	9/6	7TCA084220R0216
NG-4	9/6	7TCA084220R0218
NH-083	7/2	7TCA084030R1521
NH083-AM10T	7/2	7TCA084030R1523
NH083-AM127	7/2	7TCA084030R1525
NH083-AM6T	7/2	7TCA084030R1527
NH083-AM8T	7/2	7TCA084030R1529
NH083-BM10	7/3	7TCA084030R1531
NH083-BM6	7/3	7TCA084030R1534
NH083-BM8	7/3	7TCA084030R1535
NH083-YM127	7/2	7TCA084030R1537
NM-65	9/5	7TCA084030R1605
NM65-AH1420	9/5	7TCA084030R1917
NM65-AH153	9/5	7TCA084030R1608
NM65-AH38	9/5	7TCA084030R1610
NM65-AH814	9/5	7TCA084030R1612

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
NM65-AV155	9/5	7TCA084030R1614
NM65-AV57	9/5	7TCA084030R1933
PB-107112	8/3	7TCA084220R0220
PB-113118	8/3	7TCA084220R0221
PB-125130	8/3	7TCA084220R0222
PB-138142	8/3	7TCA084220R0223
PB-148152	8/3	7TCA084220R0224
PB-1519	8/3	7TCA084220R0225
PB-159166	8/3	7TCA084220R0226
PB-200212	8/3	7TCA084220R0227
PB-2025	8/3	7TCA084220R0228
PB-215220	8/3	7TCA084220R0229
PB-2630	8/3	7TCA084220R0230
PB-3236	8/3	7TCA084220R0231
PB-3843	8/3	7TCA084220R0232
PB-4751	8/3	7TCA084220R0233
PB-5358	8/3	7TCA084220R0234
PB-6064	8/3	7TCA084220R0235
PB-6872	8/3	7TCA084220R0237
PB-7580	8/3	7TCA084220R0238
PB-8186	8/3	7TCA084220R0239
PB-8792	8/3	7TCA084220R0240
PB-99105	8/3	7TCA084220R0241
PBD-2024	8/4	7TCA084220R0242
PCH-1418	8/2	7TCA084220R0245
PCH-1618	8/2	7TCA084220R0248
PCH-2022	8/2	7TCA084220R0250
PCH-2528	8/2	7TCA084220R0252
PCH-3335	8/2	7TCA084220R0254
PCH-4244	8/2	7TCA084220R0256
PCH-4850	8/2	7TCA084220R0258
PCH-5254	8/2	7TCA084220R0260
PCS-107112	8/2	7TCA084220R0264
PCS-113118	8/2	7TCA084220R0265
PCS-125130	8/2	7TCA084220R0266
PCS-132137	8/2	7TCA084220R0267
PCS-138142	8/2	7TCA084220R0268
PCS-148152	8/2	7TCA084220R0269
PCS-1519	8/2	7TCA084220R0270
PCS-159166	8/2	7TCA084220R0271
PCS-200212	8/2	7TCA084220R0272
PCS-2025	8/2	7TCA084220R0273
PCS-215220	8/2	7TCA084220R0274
PCS-248252	8/2	7TCA084220R0275
PCS-2630	8/2	7TCA084220R0276
PCS-3236	8/2	7TCA084220R0278
PCS-3843	8/2	7TCA084220R0279
PCS-4751	8/2	7TCA084220R0280
PCS-5358	8/2	7TCA084220R0281
PCS-6064	8/2	7TCA084220R0282
PCS-6872	8/2	7TCA084220R0283
PCS-7580	8/2	7TCA084220R0284
PCS-8186	8/2	7TCA084220R0285
PCS-7580	8/2	7TCA084220R0284

Index

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
PCS-8186	8/2	7TCA084220R0285
PCS-8792	8/2	7TCA084220R0286
PCS-99105	8/2	7TCA084220R0287
PCSD-100106	8/3	7TCA084220R0288
PCSD-133140	8/3	7TCA084220R0289
PCSD-1518	8/3	7TCA084220R0290
PCSD-159165	8/3	7TCA084220R0291
PCSD-2024	8/3	7TCA084220R0292
PCSD-2630	8/3	7TCA084220R0293
PCSD-3236	8/3	7TCA084220R0294
PCSD-3842	8/3	7TCA084220R0295
PCSD-4750	8/3	7TCA084220R0296
PCSD-6064	8/3	7TCA084220R0297
PCSD-7580	8/3	7TCA084220R0298
PD	3/3	7TCA084220R0299
PH-100	8/4	7TCA084220R0302
PH-125	8/4	7TCA084220R0304
PH-150	8/4	7TCA084220R0306
PH-20-FU	8/4	7TCA084220R0308
PH-25-FU	8/4	7TCA084220R0310
PH-32	8/4	7TCA084220R0313
PH-40	8/4	7TCA084220R0315
PH-50	8/4	7TCA084220R0317
PH-65	8/4	7TCA084220R0319
PH-80	8/4	7TCA084220R0321
PM-65	6/3	7TCA084030R1666
PM-6T	6/3	7TCA084030R1668
PMB-65	6/3	7TCA084030R1681
PMB-6T	6/3	7TCA084030R1683
PMB65-GM1219	4/11	7TCA084030R1685
PMB65-GM1926	4/11	7TCA084030R1687
PMB65-GM2632	4/11	7TCA084030R1908
PMB65-GM3240	4/11	7TCA084030R1926
PMB65-GM4047	4/11	7TCA084030R1927
PMB65-GM4757	4/11	7TCA084030R1692
PPAH38	11/2,11/3	7TCA084030R1695
PPAH814	11/2,11/3	7TCA084030R1696
PPAV155	11/2,11/5	7TCA084030R1699
PPECL1011	11/2,11/3	7TCA084030R1700
PPECL1214	11/2,11/3	7TCA084030R1701
PPECL1519	11/2,11/3	7TCA084030R1702
PPECL2024	11/2,11/3	7TCA084030R1703
PPECL89	11/2,11/3	7TCA084030R1704
PPECM1011	11/2,11/3	7TCA084030R1705
PPECM1214	11/2,11/3	7TCA084030R1706
PPECM1519	11/2,11/3	7TCA084030R1707
PPECM2024	11/2,11/3	7TCA084030R1708
PPECM89	11/2,11/3	7TCA084030R1709
PPECS1011	11/2,11/3	7TCA084030R1710
PPECS1214	11/2,11/3	7TCA084030R1711
PPECS1519	11/2,11/3	7TCA084030R1712
PPECS2024	11/2,11/3	7TCA084030R1713
PPECS89	11/2,11/3	7TCA084030R1714
PPFH65	11/2,11/4	7TCA084030R1720

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
PPJHX16S	11/2,11/4	7TCA084030R1721
RA-0612	4/13	7TCA084220R0328
RA-1216	4/13	7TCA084220R0329
RA-1418	4/13	7TCA084220R0330
RA-1822	4/13	7TCA084220R0331
RA-2226	4/13	7TCA084220R0332
RA-2630	4/13	7TCA084220R0333
RA-3034	4/13	7TCA084220R0334
RA-3438	4/13	7TCA084220R0335
RA-3842	4/13	7TCA084220R0336
RA-4246	4/13	7TCA084220R0337
RA-5054	4/13	7TCA084220R0338
RA-5458	4/13	7TCA084220R0339
RRCC-10	4/8	7TCA084220R0344
RCC-13	4/8	7TCA084220R0345
RCC-15	4/8	7TCA084220R0346
RCC-20	4/8	7TCA084220R0347
RCC-25	4/8	7TCA084220R0348
RCC-6-FU	4/8	7TCA084220R0349
RCC-8	4/8	7TCA084220R0350
RM-055	2/4	7TCA084030R1735
RM055-AM10T	3/10	7TCA084030R1739
RM055-AM127	3/10	7TCA084030R1741
RM055-AM6T	3/10	7TCA084030R1743
RM055-AM8T	3/10	7TCA084030R1745
S-0612	4/14	7TCA084220R0580
S-1014	4/14	7TCA084220R0581
S-1216	4/14	7TCA084220R0352
S-1418	4/14	7TCA084220R0353
S-1822	4/14	7TCA084220R0355
S-2226	4/14	7TCA084220R0358
S-2630	4/14	7TCA084220R0360
S-3034	4/14	7TCA084220R0361
S-3438	4/14	7TCA084220R0362
S-3842	4/14	7TCA084220R0363
S-4246	4/14	7TCA084220R0364
S-4650	4/14	7TCA084220R0365
S-5054	4/14	7TCA084220R0366
S-5458	4/14	7TCA084220R0367
SG-12-FU	9/4	7TCA084220R0377
SG-18	9/4	7TCA084220R0374
SG-26	9/4	7TCA084220R0375
SH-4	9/6	7TCA084220R0378
SH-5	9/6	7TCA084220R0380
SM-125	2/3	7TCA084030R1753
SM125-AM10T	3/8	7TCA084030R1755
SM125-AM127	3/8	7TCA084030R1757
SM125-AM6T	3/8	7TCA084030R1759
SM125-AM8T	3/8	7TCA084030R1761
SM125-GM1219	4/7	7TCA084030R1771
SM125-GM1926	4/7	7TCA084030R1773
SM125-GM2632	4/7	7TCA084030R1775
SM125-GM3240	4/7	7TCA084030R1922
SM125-GM4047	4/7	7TCA084030R1923

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
SM125-GM4757	4/7	7TCA084030R1924
SM125-M	5/6	7TCA084030R1779
SM125-MR	5/6	7TCA084030R1918
SP-13B	9/4	7TCA084220R0385
SP-130	9/4	7TCA084220R0387
SP-13R-FU	9/4	7TCA084220R0384
SP-13W	9/4	7TCA084220R0388
SP-19B	9/4	7TCA084220R0390
SP-190	9/4	7TCA084220R0393
SP-19R	9/4	7TCA084220R0395
SP-19W	9/4	7TCA084220R0397
SP-27B	9/4	7TCA084220R0399
SRH	3/2	7TCA084220R0406
SS-12	9/4	7TCA084220R0415
SS-18-FU	9/4	7TCA084220R0417
SS-26	9/4	7TCA084220R0418
SSCW100-2	9/2	7TCA084220R0420
SSCW100-3	9/2	7TCA084220R0422
SSCW100-4	9/2	7TCA084220R0423
SSCW100-6	9/2	7TCA084220R0425
SSCW30-3	9/2	7TCA084220R0426
SSCW30-4	9/2	7TCA084220R0428
SSCW30-6	9/2	7TCA084220R0430
SSCW50-3	9/2	7TCA084220R0432
SSCW50-4	9/2	7TCA084220R0433
SSCW50-6	9/2	7TCA084220R0435
SSCWG-2	9/3	7TCA084220R0437
SSCWG-3	9/3	7TCA084220R0439
SSCWG-4	9/3	7TCA084220R0441
SSCWG-6	9/3	7TCA084220R0443
SSCW-23	9/3	7TCA084220R0445
SSCW-46	9/3	7TCA084220R0447
SSWT-2	9/3	7TCA084220R0449
SSWT-34	9/3	7TCA084220R0451
SSWT-6	9/3	7TCA084220R0453
SSYH-1021	3/2	7TCA084220R0455
SSYH-1533	3/2	7TCA084220R0457
SSYH-3247	3/2	7TCA084220R0459
SSYHR-1618	4/12	7TCA084220R0461
SSYHR-1821	4/12	7TCA084220R0462
SSYHR-2427	4/12	7TCA084220R0464
SSYHR-3034	4/12	7TCA084220R0466
SSYHR-3438	4/12	7TCA084220R0468
SSYHR-4751	4/12	7TCA084220R0470
SSYHR-5963	4/12	7TCA084220R0472
TL10	3/10	7TCA084220R0477
TM-03	2/4	7TCA084030R1823
TM03-GM1219	4/8	7TCA084030R1824
TM03-GM1926	4/8	7TCA084030R1825
TM03-GM2632	4/8	7TCA084030R1826
TM03-GM3240	4/8	7TCA084030R1827
TM03-GM4047	4/8	7TCA084030R1828
TM03-GM4757	4/8	7TCA084030R1829
TM03-JM1825	4/9	7TCA084030R1830

Index

Artikelnummer	Seite	GID Nummer
TM03-JM2229	4/9	7TCA084030R1831
TM03-JM2933	4/9	7TCA084030R1832
UM-26	10/2	7TCA084030R1834
UM-44	10/2	7TCA084030R1835
UM-67	10/2	7TCA084030R1837
UM44-AM10T	3/8	7TCA084030R1838
UM44-AM127	3/8	7TCA084030R1839
UM44-AM6T	3/8	7TCA084030R1840
UM44-AM8T	3/8	7TCA084030R1841
UM44-BM10	3/8	7TCA084030R1842
UM44-BM6	3/8	7TCA084030R1844
UM44-BM8	3/8	7TCA084030R1845
UM44-YM127	3/8	7TCA084030R1846
V-1	9/6	7TCA084030R1847
VM-03	2/4	7TCA084030R1848
VM03-AM10T	3/9	7TCA084030R1850
VM03-AM127	3/9	7TCA084030R1852
VM03-AM6T	3/9	7TCA084030R1853
VM03-AM8T	3/9	7TCA084030R1855
VM03-BM10	3/10	7TCA084030R1857
VM03-BM6	3/10	7TCA084030R1859
VM03-BM8	3/10	7TCA084030R1860
WN10	7/2	7TCA084220R0543
WN6	7/2	7TCA084220R0547
WN8	7/2	7TCA084220R0549
WT-23	9/3	7TCA084220R0551
WT-34	9/3	7TCA084220R0553
WT-6-FU	9/3	7TCA084220R0555
XM-6	10/2	7TCA084030R1863
YH-1021	3/2	7TCA084220R0558
YH-1533	3/2	7TCA084220R0560
YH-3247	3/2	7TCA084220R0562
YHR-1618	4/12	7TCA084220R0564
YHR-1821	4/12	7TCA084220R0566
YHR-2427	4/12	7TCA084220R0568
YHR-3034	4/12	7TCA084220R0570
YHR-3438	4/12	7TCA084220R0572
YHR-4751	4/12	7TCA084220R0574
YHR-5963	4/12	7TCA084220R0576
YM-127	3/4	7TCA084030R1865

ABB AG**Geschäftsbereich Industriekomponenten**

Eppelheimer Straße 82

69123 Heidelberg, Deutschland

Telefon: +49 6221 701-1800

Telefax: +49 6221 701-1515

E-Mail: anfrage.ik@de.abb.com

www.abb.de/kabelmanagement

Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung technische Änderungen vorzunehmen oder den Inhalt dieses Dokumentes anzupassen. ABB übernimmt keinerlei Haftung für mögliche Irrtümer oder etwaige fehlende Informationen in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und dem betreffenden Inhalt sowie den darin enthaltenen Illustrationen vor. Jegliche Wiedergabe, Weiterleitung an Dritte oder Verwendung des Inhalts – insgesamt oder teilweise – ist ohne das vorherige Einverständnis von ABB verboten.

Copyright © 2016 ABB
Alle Rechte vorbehalten.

DEABB 029 IK 022016 DE