

FICHE PRODUIT KAUFEL®


# BRIOSPOT R - montage encastré

## LSC Ambiance non étanche



### Caractéristiques clés

- Courbes élégantes et harmonieuses
- NF Environnement
- Ailettes élastiques brevetées
- Utilisation d'une scie cloche standard - Ø 67 mm
- Raccordement sans outil
- Réglable facilement
- Disponible en noir et blanc

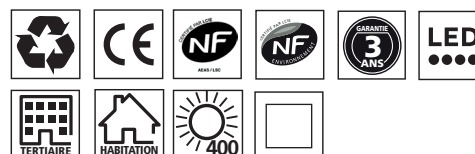

01 BrioSpot R 48/400L


### Gamme

Désignation	Code Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vcc (W)	Conso Vca (VA)	N° de licence NF
<b>Ambiance non étanche</b>								
BRIOSPOT R 48/400L	103 123K		43/08	P/NP	380 lm	48 Vcc	< 5	17019
BRIOSPOT R 48/400L BLK*	103 127K		43/08	P/NP	380 lm	48 Vcc	< 5	17019
BRIOSPOT R 230/400L	103 124K		43/08	P/NP	380 lm	230 Vca-50 Hz	< 5,5	17018
BRIOSPOT R 230/400L BLK*	103 128K		43/08	P/NP	380 lm	230 Vca-50 Hz	< 5,5	17018

= conventionnel

\*BLK = version noire

### Dimensions

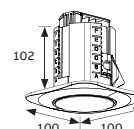

# BrioSpot R

## Accessoires

### Étiquettes

Désignation	Code	Dimensions	Poids
BrioSpot R Jeux de pictogramme 60/LS	100 701K	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot R Jeux de pictogrammes DBR	100 702K	20 x 10 cm	10 g



Étiquettes pour montage mural et plafond  
BrioSpot R : 100 701K



Étiquettes\* PMR vers sortie aménagée et flèche  
BrioSpot R : 100 702K  
\* Combinaison possible à l'identique du 100 701K

### Divers

Désignation	Code
BrioSpot R Cylindre	100 604K
BrioSpot R Kit de sécurité faux plafond	652 008



### Télécommandes - Guide de choix

Fonctionnalités	BT 4000	BT 5F	BT 12V	BT V+**	Bi-DBR/DL**
Allumage/extinction "blocs Kaufel®"	•	•	•	-	-
Allumage/extinction "blocs Kaufel®" avec respect ou non de la polarité (Idéalement respecter la polarité pour les installations en adressable)	•	•	-	-	-
Allumage/extinction "multimarques"	-	•	-	-	-
Report de l'ordre d'allumage/extinction	•	•	•	-	-
Test SATI manuel et/ou automatique*	•	•	-	-	-
Report défaut SATI (contact sec)	•	•	-	-	-
Fonctionnalité "locaux à sommeil" avec asservissement alarme incendie	•	-	-	•	•
<b>Gamme</b>					
Code produit	624 000	621 500	621 201	621 000	280 000
Fonction principale	Multifonctions	Multimarques	Standard	Visibilité +	DBR / DL
Gammes équipées	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Autotestable SATI Adressable SATI	Autotestable SATI Adressable SATI
Nbre de modules	6	4	4	4	4
Capacité de commande	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.
Dimensions (L x l x P en mm)	105 x 90 x 58	90 x 70 x 70	90 x 70 x 70	90 x 70 x 60	90 x 70 x 60

\* le message envoyé par la télécommande permet d'identifier si tous les blocs fonctionnent normalement : clignotement rouge si défaut d'un ou plusieurs blocs

\*\* Cette télécommande s'associe obligatoirement avec une des 3 télécommandes suivantes BT12, BT5F ou BT4000