


On-load tap-changer type (V)UCGL./F, (V)UCLL./F, UCCL./F,
 5 tap positions, linear switching.
 Max. effective No. of turns in pos. 1.
 The tap-changer is delivered set in pos. 3,
 the preceding pos. was 2.

Lindningskopplare typ (V)UCGL./F, (V)UCLL./F, UCCL./F,
 5 lägen, linjär koppling.
 Max antal effektiva varv i läge 1.
 Lindningskopplaren levereras inställd i läge 3,
 föregående läge var 2.

Pos. Läge	Tap selector and diverter switch connect	
1	1-V-x	30
2	2-H-v	
3	3-V-x	
4	4-H-v	
5	5-V-x	

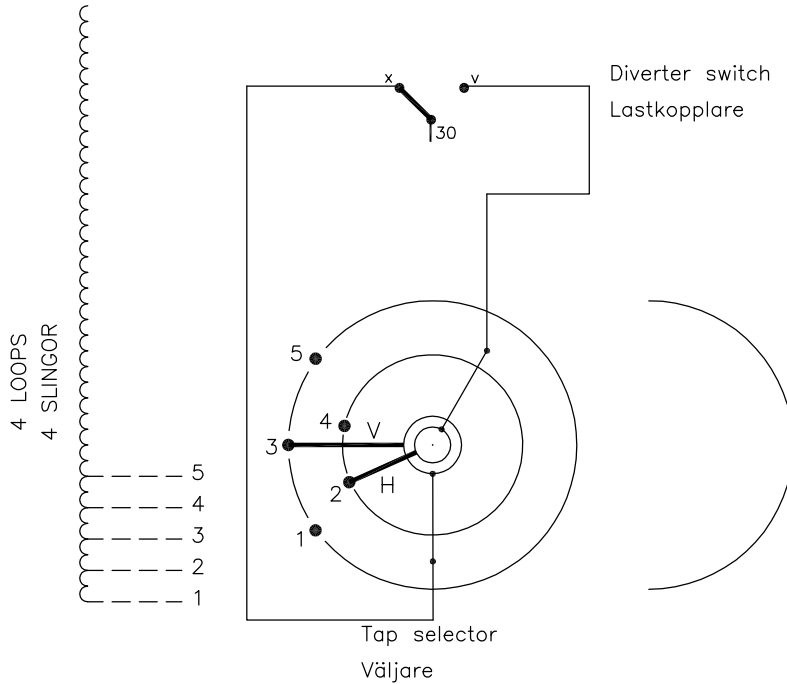

The tap-changer is shown in pos. 3,
 the preceding pos. was 2.
 The tap selector is seen from above.
 Contact arm V is located above contact arm H.

Lindningskopplaren visad i läge 3,
 föregående läge var 2.
 Väljaren sedd uppifrån.
 Kontaktarm V ligger över kontaktarm H.

Continuous lines show leads included in the
 tap-changer. Dashed lines show leads belonging
 to the cleats and leads.

Heldragna linjer visar ledare som ingår i
 lindningskopplaren. Streckade linjer visar
 ledare som tillhör anslutningsdonet.

Sheet	Cont	Year	Week	Dept	Rev Ind			Appd			Description (English)		DATA ORIGINAL	
					Rev	Ind	Revision	Appd	Year	Week	Description (English)	Description (own language)	File name	Lang
					Accepted by qual control			Accepted for prod by			CONNECTION DIAGRAM			
					L.Oberg			M.Haggmar						
					Design checked by			Drawn by			Description (own language)			
					H.Sundberg			A.Wang			KOPPLINGSSCHEMA			
					Drawing checked by			Issued by Dept	Year	Week				
					N.Gustavsson			CO/TK	14	02				
											1ZSC004307-AAA			

We reserve all rights in this document and in the
 information contained therein. Reproduction, use or
 disclosure to third parties without express authority
 is strictly forbidden.
 © ABB 19