

- Luminaire d'ambiance
- Etanche
- Ballast électronique
- Facteur de puissance 0.97
- 1 tube fluorescent 18W

REG ET 230/1000F-b

Luminaire sur Source Centrale
Conventionnel


Kaufel vous propose une réglette 18W disposant d'un flux de 750 lumens pour assurer l'Eclairage de Sécurité de vos grands espaces jusqu'à 150m². Grâce à son coefficient de performance (cos phi) de 0,97, votre consommation d'énergie sera réduite à seulement 18W.

Pour vous permettre une installation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, cette réglette est IP66 et IK09.

Elle dispose également d'un système d'ouverture simplifié, pour faciliter les opérations de maintenance.

Fiche produit REG ET 230/1000F-b


Présentation

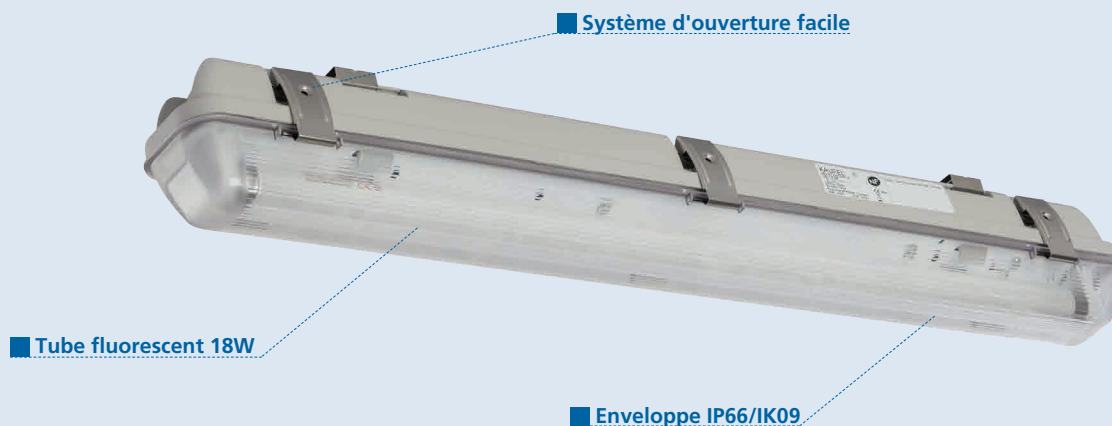

Caractéristiques techniques

Référence produit	REG ET 230/1000F-b
Code produit	481 118
Numéro d'homologation	T13074
Indice de protection	IP 66 / IK 09
Flux assigné	750 lm
Classe	I

Dimensions (L x l x h)	655 x 72 x 86 mm
Entraxe de fixation E1	420 mm
Entraxe pattes de fermeture E2	530 mm
Tension d'alimentation	230 V / 50 Hz
Consommation	18 W - 19 Va

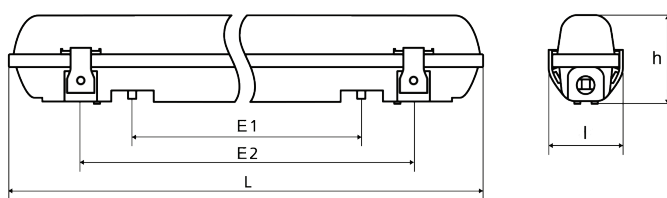

Gamme Réglette

Ambiance	
REG ET 230/1000F-b	481 118
REG ET 230/3000F-b	485 218
REG ET 48...230/1000F-b	482 118
REG ET 48...230/1000F-b COM	487 118

Accessoires

Code	Désignation
672 507	Sachet de 10 vis anti-vandale pour grille
673 520	Embout pour vis anti-vandale