

BRIO+

Luminaire multi-tension sur source centrale (LSC)




Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Durée de vie du produit de 10 ans, sous certaines conditions



01 Brio+ 48...230/60L

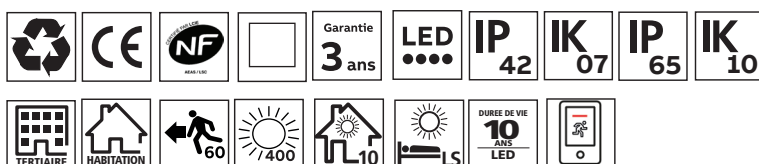

Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation		Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
						Vcc (W)	Vca (VA)		
Évacuation									
BRIO+ 48...230/60L	490 701	■	P/NP	45	-30°C à +40°C	1,1	3	48 à 220 Vcc- 230Vca	10115
BRIO+ 48...230/60L COM	497 701	■	P/NP	45	-30°C à +40°C	1,1	3	48 à 220 Vcc- 230Vca	10114
BRIO+ ET 48...230/60L	490 702	■	P/NP	45	-30°C à +40°C	1,1	3	48 à 220 Vcc- 230Vca	10113
BRIO+ ET 48...230/60L COM	497 702	■	P/NP	45	-30°C à +40°C	1,1	3	48 à 220 Vcc- 230Vca	10112
Ambiance									
BRIO+ 48...230/400L	490 801	■	P/NP	340	-30°C à +40°C	4	10	48 à 220 Vcc- 230Vca	10119
BRIO+ 48...230/400L COM	497 801	■	P/NP	340	-30°C à +40°C	4	10	48 à 220 Vcc- 230Vca	10118
BRIO+ ET 48...230/400L	490 802	■	P/NP	340	-30°C à +40°C	4	10	48 à 220 Vcc- 230Vca	10117
BRIO+ ET 48...230/400L COM	497 802	■	P/NP	340	-30°C à +40°C	4	10	48 à 220 Vcc- 230Vca	10116

■ = conventionnel ■ = Adressable - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Gamme vendue avec ses deux étiquettes réglementaires (uniquement pour l'évacuation).

Accessoires

	Désignation	Références
Platine d'encastrement	Sans porte-étiquette	660005-KAUFEL
	Avec porte-étiquette	660 004
Kit directionnel	Blanc	660001-KAUFEL
	Gris	660 002
	Noir	660 003
Pictogramme	Running man & flèche	660 010

Dimensions

