



# LED osvetlenie

Orientácia v priestore je základ. LED osvetlenie zabezpečí, že nestratíte cestu ani za tmy. Na prvý pohľad spoznáte, kde je vypínač.



## LED osvetlenie priame

V noci je príjemné mať cestu osvetlenú tlmeným svetlom. Vaše deti to určite ocenia.




## LED osvetlenie šikmé

Prístroj so šikmým vyžarovaním môže byť vhodnejší napríklad pre osvetlenie schodov.



## LED osvetlenie so symbolom

Dizajnový rad future® linear ponúka využitie prístroja aj pre signalizačné alebo informačné účely, a to vďaka širokej škále symbolov dodávaných spolu s krytmi.

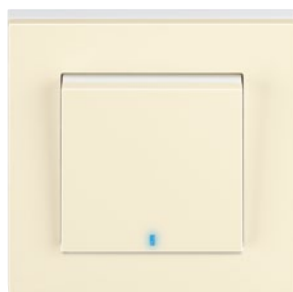

## Spínač s LED osvetlením


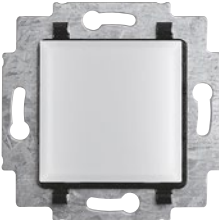

Orientačné osvetlenie pomáha nájsť ovládacie miesto za šera alebo za tmy. LED technológia ponúka iný charakter svetla a iné farby ako tlejivka.

## Dostupné pre dizajny

- Swing®
- Swing®L
- Tango®
- Levit®
- Levit®M
- Neo®
- Neo® Tech
- Element®
- Time®
- Time® Arbo
- future® linear
- solo®
- solo® carat
- alpha exclusive®
- impuls
- Variant<sup>+</sup>





# LED osvetlenie

## Samostatné prístroje

Pre prístroje	Názov	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť	
	<b>Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED, so šikmým výstupom</b> Biele svetlo. Na inštaláciu do krytov: 5014A-A00410 .. pre rad Tango® 5014E-A00400 .. pre rady Element®, Time®, Time® Arbo	3917U-A00200	1
Tango® Element® Time® (Arbo)	Vstavaná hĺbka: 25 mm 10 mA, 230 V AC	<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	
	<b>Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED</b> S kovovým upevňovacím strmeňom. – svetlo biele – svetlo modré – svetlo zelené – svetlo červené	3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053	1 1 1 1
Swing® (L) Tango® Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Variant <sup>+</sup>	Vstavaná hĺbka: 25 mm 10 mA, 230 V AC	<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	
	<b>Prístroj osvetlenia signalizačného a orientačného s LED</b> S kovovým upevňovacím strmeňom. Biele svetlo. Rozmery osvetlenej plochy: 43 × 43 mm Možno využiť na informačné účely (súčasťou dodávky krytov priehľadná fólia s rôznymi symbolmi).	<b>N</b> 2CKA001511A0115	1
future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Vstavaná hĺbka: 32 mm Typové číslo: 2062 U 230 V AC	<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> <a href="#">8</a>	

# LED osvetlenie

## Komponenty pre spínače

Pre prístroje	Názov	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť	
pre radenie So	<b>LED orientačná 0,5 mA</b> Pre kolískové spínače a ovládače radu 3521, 3559 v dizajnových radoch basic55®, Levit® (M), Neo®, future® linear, solo® (carat), alpha exclusive®. Je možné použiť aj v basic55® IP 44. Obruba LED má červenú farbu. – svetlo biele (biela alebo strieborná rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo červené (červená rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo modré (modrá rozlišovacia bodka na obrube) Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. 0,5 mA, 230 V AC	3916-05444 3916-05445 3916-05443	10/1 10/1 10/1
			
pre radenie S	<b>LED signalizačná 1 mA</b> Pre kolískové spínače a ovládače radu 3521, 3559 v dizajnových radoch basic55®, Levit®, Levit®M, Neo®. Je možné použiť aj v basic55® IP 44 (2CHB218199A409). Obruba LED má žltú farbu. – svetlo biele (biela alebo strieborná rozlišovacia bodka na obrube) 1 mA, 230 V AC	3916-10444	10/1
			
pre radenie So	<b>LED orientačná 0,5 mA, výmenná</b> Pre tlačidlové spínače a ovládače dizajnového radu impuls. Obruba LED má červenú farbu. – svetlo biele (biela alebo strieborná rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo červené (červená rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo modré (modrá rozlišovacia bodka na obrube) Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. Typové číslo: 8390-1x 0,5 mA, 230 V AC	2CKA001784A0788 2CKA001784A0791 2CKA001784A0794	10/1 10/1 10/1
			
pre radenie So	<b>LED orientačná 1 mA, výmenná</b> Pre tlačidlové spínače a ovládače dizajnového radu impuls. Obruba LED má žltú farbu. – svetlo biele (biela alebo strieborná rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo červené (červená rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo modré (modrá rozlišovacia bodka na obrube) Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. Typové číslo: 8392-1x 1 mA, 230 V AC	2CKA001784A0789 2CKA001784A0792 2CKA001784A0795	10/1 10/1 10/1
			
pre radenie So	<b>LED signalizačná 2 mA, výmenná</b> Pre tlačidlové spínače a ovládače dizajnového radu impuls. Obruba LED tlejivky má bielu farbu. – svetlo biele (biela alebo strieborná rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo červené (červená rozlišovacia bodka na obrube) – svetlo modré (modrá rozlišovacia bodka na obrube) Pri bežnom zapojení (bez N) môže vo vypnutom stave dochádzať k blikaniu úsporných svietidiel (kompaktné žiarivky, LED). Pozrite tiež 2CKA006599A2290 na str. 21. Typové číslo: 8393-1x 2 mA, 230 V AC	2CKA001784A0790 2CKA001784A0793 2CKA001784A0796	10/1 10/1 10/1
		