



技术资料 | 02 2017

开关插座 - 工业连接器

- 插头
- 插座



ABB作为电力和自动化技术领域的全球领导厂商,其生产工业防护接插装置的历史已超过50年。产品满足国际市场各种需求,品种齐全、系列完整,适用于工业、建筑等各种场合。凭着良好的质量和安全的性能而闻名全世界,即使在相当恶劣的场合(从寒冷的北欧到热带沙漠)也能如此。

ABB的工业防护插头和插座及相关产品曾多次荣获工业设计奖,其中包括德国 Roter Punkte 大奖。不仅外观精美,而且体现了环境学以及快速安装的要求。

ABB 的工业接插装置覆盖 16 A 至 125 A、防护等级为 IP44 和 IP67,从简单的插头到由用户灵活设计的组合装置。安装便捷、寿命长久。


ABB 始终秉承以“质量为核心”的理念,其研发、生产和销售流程均获得了 ISO 9001 和 ISO 14001 的认证。所有产品系列都经过极冷、高热、防尘和浸水等极端条件下的反复测试,符合 IEC 60309-1-2、EN 60309-1-2、BS 4343-2 1992、GB/T 11918 和 GB/T 11919-2001 标准,并已获得 SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、UL、CSA 及 CCC 等认证。



工业连接器


产品概述

型号说明

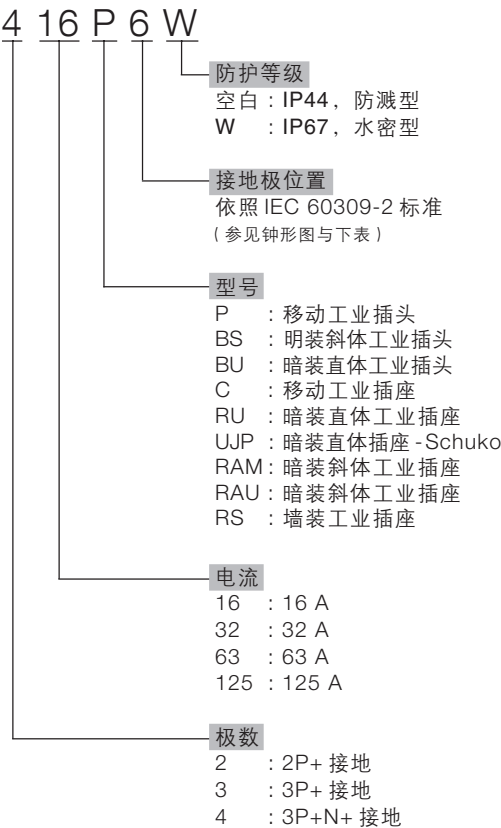

IEC 60309 “钟”形图

$I_n = 16 - 125 A$
 $U_n = 50 - 690V$

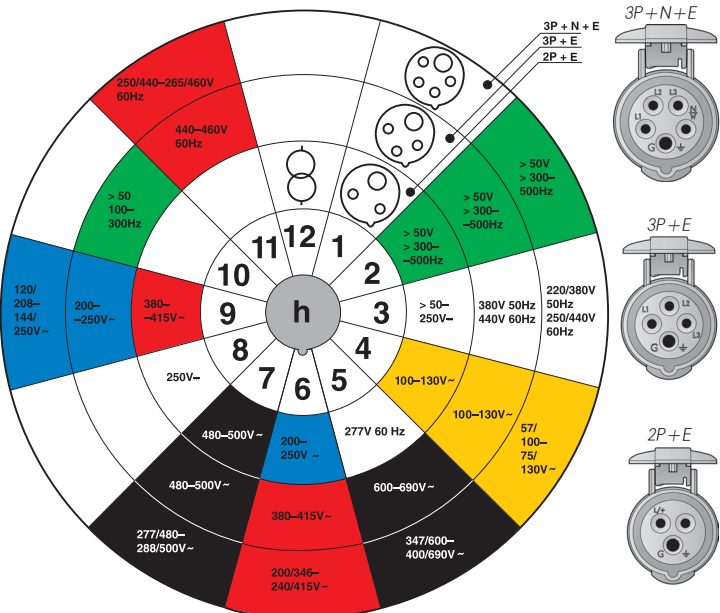

根据 CEE / IEC 标准，只有极数、电压、频率和额定电流相同的电气产品才能连接。接地电极相对主键插槽的时钟位置按钟形图所示因电压和频率的不同而不同，其中主键插槽总是在 6 点位置处。

此外，还采用了颜色代码区别电压和频率。外形尺寸区别额定电流。CEE / IEC 标准还规定不同极数的插头或插座，其电极之间的间隙应该不同，接地电极比其他电极要粗。一切都是基于增强安全性的考虑。

电压标准（颜色代码，按 IEC60309-1、-2 和 GB/T 11918-2001、11919-2001 标准）

2P+ 接地	3P+ 接地	3P+N+ 接地	接地极位置	备注
其它可选电压	其它可选电压	其它可选电压	1	所有下表中未列出的其它电压等级
> 50V, > 300-500Hz 16, 32 A	> 50V, > 300-500Hz 16, 32 A	> 50V, > 300-500Hz 16, 32 A	2	
50-250V DC	380V 50Hz 440V 60Hz 16, 32 A	220/380V 50Hz 250/440V 60Hz 16, 32 A	3	3P+E 型号，仅用于冷藏集装箱
100-130V 50/60Hz	100-130V 50/60Hz	57/100-75/130V 50/60Hz	4	
277V 60Hz	600-690V 50/60Hz	647/600-400/690V 50/60Hz	5	
200-250V 50/60Hz	380-415V 50/60Hz	200/346-240/415V 50/60Hz	6	国际常用电压标准
480-500V 50/60Hz	480-500V 50/60Hz	480-500V 50/60Hz	7	
>250V DC	未使用	未使用	8	
380-415V 50/60Hz	200-250V 50/60Hz	120/280-144/250 50/60Hz	9	某些区域应用，例如挪威
未使用	>50V, >100-300Hz	未使用	10	
未使用	440-460V 60Hz	250/440-265/460V 60Hz	11	船用为主
隔离变压器供电	未使用	未使用	12	由隔离变压器供电

工业连接器 产品概述



用于全世界的工业接插装置

作为最重要的电气部件之一，工业插头插座是 ABB 优质低压电气产品的重要组成部分。广泛应用于工业、建筑和机械设备制造。

ABB 公司生产工业插头插座的历史久远。位于瑞典的 Cewe-Control 工厂自 1950 年便已开始了工业插头插座的研究和生产。精确的设计，细心的制作，加上高超的技术工艺和完整的产品系列，使 ABB 产品可全方位地满足在各种恶劣的特殊环境下对工业接插装置产品的需求。

丰富的生产和研发经验铸就了其广泛的产品系列、优良的品质和环保、人性化的产品，最高可达 125 A 到 690 V，均按 IEC 标准经过严格检测并获得了相关的认证。

ABB 公司一直致力于改进产品的工艺和设计，作为工业产品的全球领导品牌，始终领导着工业接插装置行业的发展方向。

持久性—优质的材质和工艺，确保在任何恶劣的条件和环境下都能有长久的使用寿命。

安全性—优质触头和连结，确保优质的电气性能。

经济性—安装简便、快捷、安全，从而节约您的时间和金钱。

完善的产品系列

根据安装形式和对生产、安全及功能的要求不同，您可从 ABB 完善的产品系列中挑选最适合您的一种。为了便于产品选型，我们将产品分为以下三类：

-  Critical & Safe
-  Tough & Safe
-  Easy & Safe

为方便您选型，该目录的结构是根据这三个类别而制定。在选型表中根据三个标志和其后的功能与电流便可轻松选型。

组合式工业防护配电箱 — Critical & Safe 系列产品

模块化组合是我们生产工业防护配电箱的指导思想。无论使用哪种保护外壳介质，出于功能的需要，用户均可选择模块自由组合搭配。

仅需一根馈电电缆就能为所有模块供电，既能简化安装还可以节约成本。此外，该产品还有足够的线缆空间方便绕置线缆。

工业连接器 产品概述



**Critical
& Safe**

**Tough
& Safe**

**Easy
& Safe**

卓越的性能

ABB 工业插头插座所有系列均达到了很高的质量要求。同时为了适应不同的环境和工作需求，又进行了差异化的设计。有些由适用于重载环境下的PBT材质制成，有些材质则为金属；有些具备多种功能、有些则简单突出、性能卓越、用户甄选！

一流的品质

使用 ABB 工业插头插座，可确保您的生产效率，无须担心任何由插头插座引起的意外情况。

安全的使用

保证用电安全是 ABB 最重要的要求。ABB 工业插头插座可将用电风险降至最低，最大程度确保人员和设备用电安全。

ABB 工业插头插座 – 全面的产品系列

- 所有中国销售的工业插头插座均已通过 IEC 60309-2 标准认证。
- 产品覆盖范围从 16 A 至 125 A，防护等级为 IP 44 和 IP67。
- 所有触头均防腐蚀、自清洁、自校准，保证其高品质和高性能。
- 63 A 和 125 A 的插头与插座载流件底座为含玻璃纤维增强的 PA 材质。
- Critical & Safe 和 Tough & Safe 系列产品，其外部螺钉为不锈钢材质。
- 插头与插座的底座及前部均有明显的端子标志。
- 联锁模块插座系列，可垂直安装或水平安装。

货通全球

ABB 在全球 130 多个国家均设有办事处。ABB 的工业插头插座符合所有的国际标准。

工业连接器

产品概述

Critical & Safe

Critical & Safe 是含有多种功能的产品系列，适用于对安全、寿命和性能有非常高要求的应用场所。

主要应用场合：

- 需要频繁连接和断开的供电应用
- 公共场合和设备（例：公园、学校）

产品外壳由 PBT 材质或铝制成。PBT 材质为最坚固的塑料材质，可耐受最为恶劣的工业环境，经常在重载环境下和有化学腐蚀的环境下使用。

防护等级为 IP67 和 IP44，客户可按需要进行选择。

黄铜螺纹插口可在安装时承受较大扭矩，为箱壳提供严密密封。产品内置联锁模块开关，与控制手柄相连，保证用电安全。产品内部有足够的布线空间，使线缆的安装更方便、更整齐。

所有的接线端子均带有清晰的标志：

- IP67 水密型
- 16 - 125 A
- PBT 材质
- 符合 IEC 60309-1、-2、-4 标准



型号：4125MVS6WH

工业连接器

产品概述

Tough & Safe




Tough & Safe 产品系列适用于对功能和安全具有很高要求的应用场合。产品的外壳采用 PBT 材质，可耐受极端恶劣的工作环境。防护等级为 IP67 和 IP44。

产品配有内部和外部线夹，以便于大电流装置的安装与连接。为确保安全连接，该系列产品的接线端子均配有两个螺钉用以连接电缆。

所有外部螺钉均由不锈钢制成，以确保长久耐用。

- IP67 水密型
- 16 - 125 A
- PBT 材质
- 符合 IEC 60309-1、-2 标准

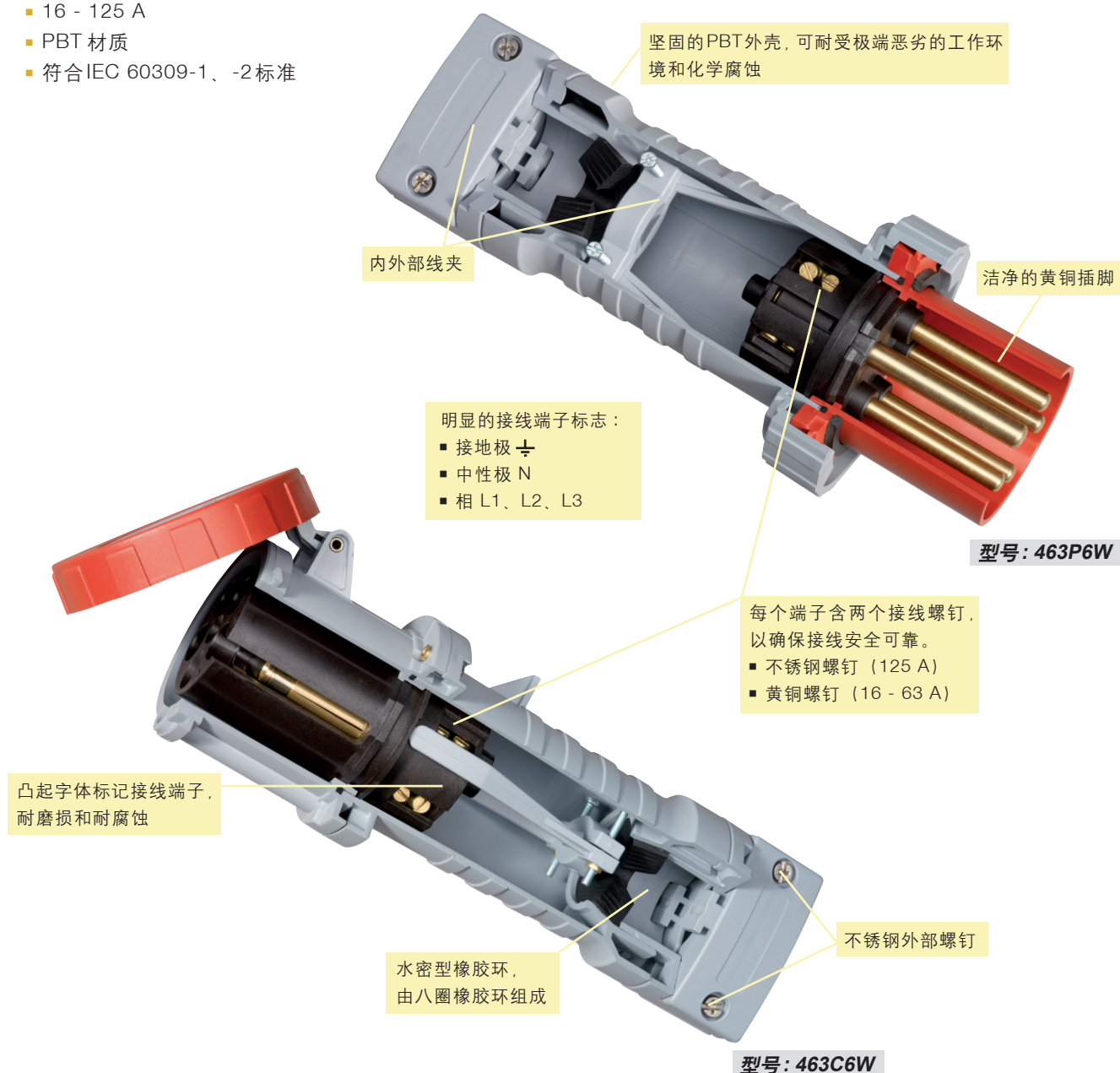


工业连接器

产品概述

Easy & safe


安全

- **材质优良**
优质的质量是我们选材的唯一准则。凭借卓越的产品质量和更长久使用寿命超越竞争对手，是我们永恒不变的宗旨。
- **密封环**
通过密封环可将插头和插座紧固连接在一起，从而有效预防意外断开或设备失窃。
- **加长型接地连接**
电缆紧固结构故障以及电缆从端子上脱落发生的几率微乎其微。但一旦发生类似故障，这种经特殊设计的加长型接地连接可作为最后一道安全屏障。
- **坚固、安全**
电缆紧固结构的锁紧装置已经过改良处理，无论现在、明天，还是若干年后的未来，都可确保将电缆牢牢固定。
- **双重接地**
接地端子配有两个连接螺钉，可提供加倍保护。

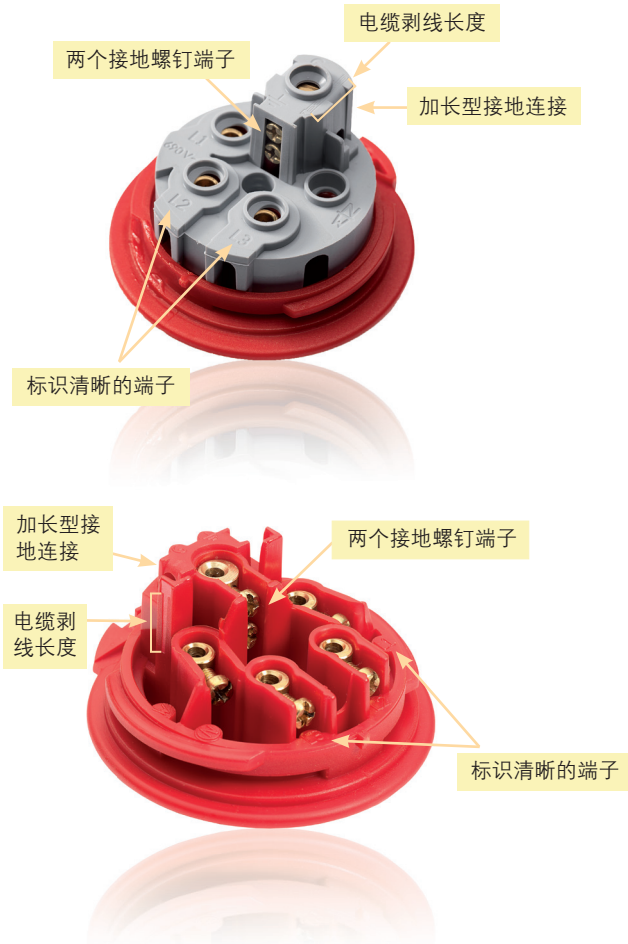

简便

- **操作更舒适**
新型产品的外形匀称、均衡，用户抓握、操作更舒适。
- **挂钩**
再也无需将工业连接器散放在地！最新设计的挂钩可让您的工作场所保持干净整洁。
- **安装**
电缆紧固结构及扭矩已大大改进，使用起来更加简便、快捷。
- **用户指南**
所有标识，例如端子标识、电缆剥线长度、电缆紧固结构的扭矩及打开说明，均醒目清晰。
- **外形紧凑**
外形尺寸更加精巧，独特的弯曲角度有助于防止因拖、拉造成意外断开。

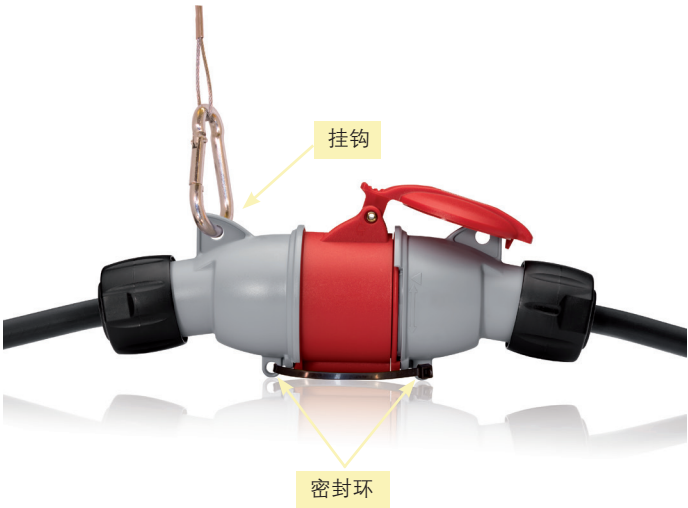

工业连接器 产品概述

符合标准和相关认证

ABB IEC系列的插头与插座符合国际标准的要求：IEC 60309-1、-2, EN 60309-1、-2 和 BS 4343:2 1992。并获得了瑞典 SEMKO、挪威 NEMKO、丹麦 DEMKO 和俄国标准的认证。此产品还获得加拿大 CSA、墨西哥和中国标准认证。

工业接插安全性设置


在 IEC 标准的要求下，电气插头与插座的安全已达到了极致，这主要是因为采用了接地极连接。

另一个安全性设置就是接地极时钟位置的设定，使电压、频率、电流和极数不同的插头插座不能连接使用，确保了用电安全性。

控制触头

所有额定电流为 63 A 的插头与插座，以及所有额定电流为 125 A 的带联锁模块的输出插座均配有一个控制触头。额定电流为 125 A 且型号名称末端带 LP 标志（即 4125C6W LP）的移动插头和暗装插座也都配有控制触头。该触头比其它极短，这意味着它在所有接线电极中回路后合先分。通常与控制设备相连传递控制信号。控制触头的最大连接面积是 4 mm²。

插头、插座选配图

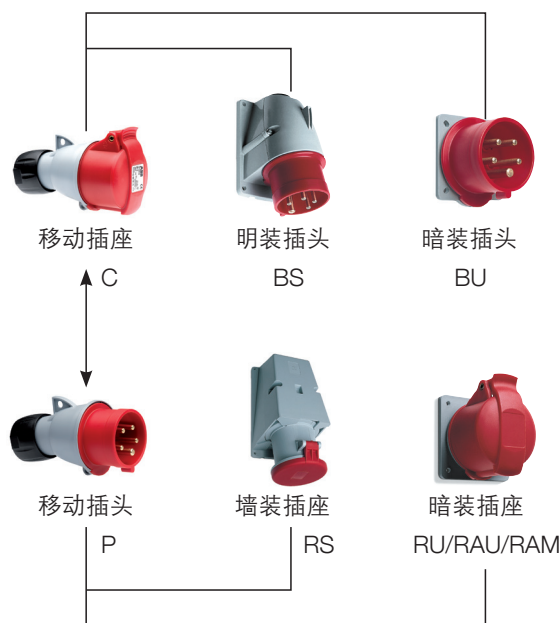

工业连接器 产品概述

质量体系认证

ABB 符合 ISO9001 标准质量体系。认证是根据 BVQI 的 ISO9001 体系。

环境体系认证

ABB 的环境体系符合 ISO 14001 标准。认证是根据 BVQI 的 ISO 14001 体系。

防护等级

插头和插座的防护等级符合 IEC 60309-1 和 -2 标准，分析如下：


— 符号：防溅、防水

— 字母和数字的组合方式是根据 IEC 60529 标准，即 IP44 或 IP67。根据此标准，第一个数字指示意外接触或灰尘进入的防护等级，第二个数字指示防水等级。


请注意：本手册中的产品和规格说明如有变更，恕不另行通知！

易于开启


因具有旋锁功能，ABB 工业插头插座很容易被打开合上。下图是操作说明，发货时处于解锁状态，无需工具即可打开。

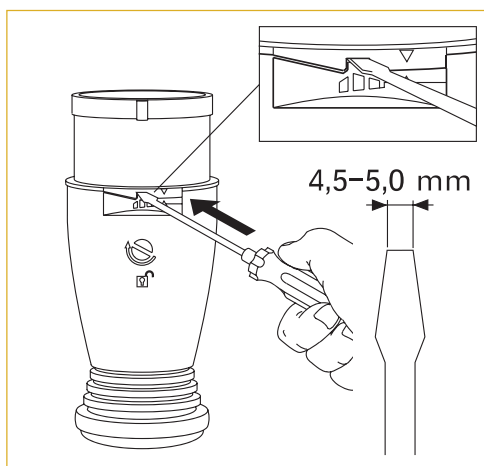


1) 将螺丝刀插入槽中

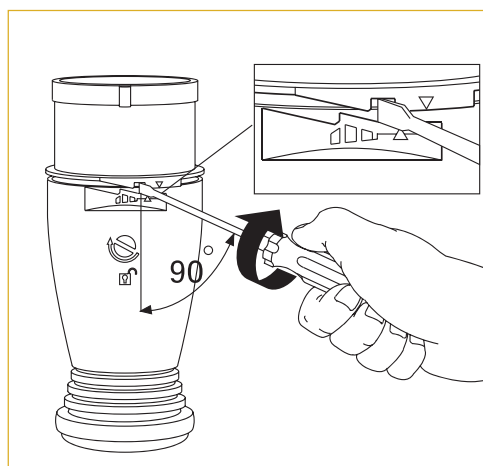

2) 螺丝刀向右拧，直至无法拧动

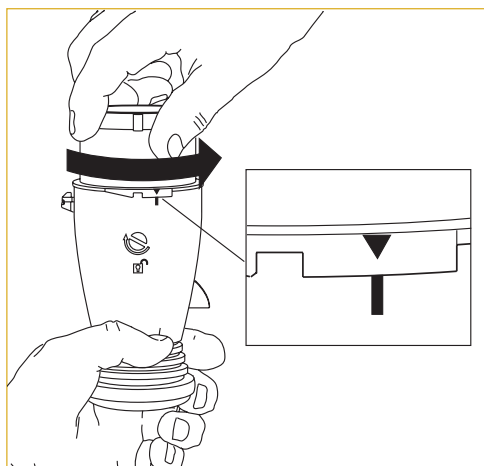

3) 将前面部份旋转 90°

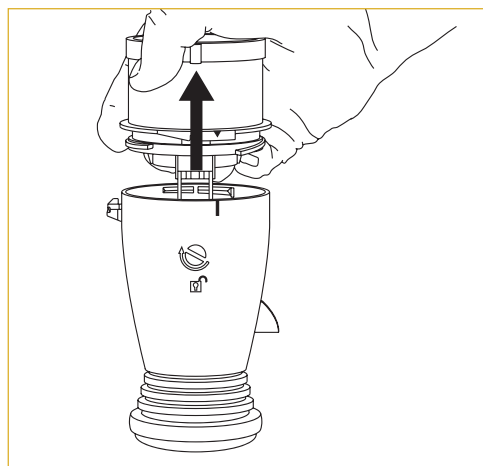

4) 拔出、分离即大功告成！

工业连接器 订货资料



移动工业插头（P 型）

型号	极数	颜色	电流 A	电压 V	线径 mm ²	物料号	最小包装量 件	
防溅型（IP44）								
216-P6	3	■	16	200-250	1-2.5	10103746	10	Easy &Safe
316-P6	4	■		380-415		10103747		
416-P6	5	■		346-415		10103748		
232-P6	3	■	32	200-250	2.5-6	10103749	10	Easy &Safe
332-P6	4	■		380-415		10103750		
432-P6	5	■		346-415		10103751		
263P6	3	■	63	200-250	4-16	10091827	1	Tough &Safe
363P6	4	■		380-415		10091828		
463P6	5	■		346-415		10091829		

水密型（IP67）

216P6W	3	■	16	200-250	1-2.5	10091817	1	Tough &Safe
316P6W	4	■		380-415		10091818		
416P6W	5	■		346-415		10091819		
232P6W	3	■	32	200-250	2.5-6	10091823	1	Tough &Safe
332P3W	4	■		380 / 440		10091824		
332P6W	4	■		380-415		10091825		
432P6W	5	■		346-415		10091826		
263P6W	3	■	63	200-250	4-16	10091830	1	Tough &Safe
363P6W	4	■		380-415		10091831		
463P6W	5	■		346-415		10091832		
2125P6W	3	■	125	200-250	16-50	10091833	1	Tough &Safe
3125P6W	4	■		380-415		10091834		
4125P6W	5	■		346-415		10091835		

明装斜体工业插头（BS型）－防溅型（IP44）

232BS6	3	■	32	200-250	2.5-10	10091915	10	Easy &Safe
232BU6	3	■	32	200-250	2.5-10	10091782	10	

暗装直体工业插头（BU型）－防溅型（IP44）

移动工业插座（C型）

防溅型（IP44）

216-C6	3	■	16	200-250	1-2.5	10103752	10	Easy &Safe
316-C6	4	■		380-415		10103753		
416-C6	5	■		346-415		10103754		
232-C6	3	■	32	200-250	2.5-6	10103755	10	Easy &Safe
332-C6	4	■		380-415		10103756		
432-C6	5	■		346-415		10103757		
263C6	3	■	63	200-250	4-16	10091774	1	Tough &Safe
463C6	5	■		346-415		10091775		

水密型（IP67）

216C6W	3	■	16	200-250	1-2.5	10091764	1	Tough &Safe
316C6W	4	■		380-415		10091765		
416C6W	5	■		346-415		10091766		
232C6W	3	■	32	200-250	2.5-6	10091770	1	Tough &Safe
332C3W	4	■		380 / 440		10091771		
332C6W	4	■		380-415		10091772		
432C6W	5	■		346-415		10091773		
263C6W	3	■	63	200-250	4-16	10091776	1	Tough &Safe
363C6W	4	■		380-415		10091777		
463C6W	5	■		346-415		10091778		
2125C6W	3	■	125	200-250	16-50	10091779	1	Tough &Safe
3125C6W	4	■		380-415		10091780		
4125C6W	5	■		346-415		10091781		

工业连接器
订货资料



216RU6

432RU6



463RU6

263RU6W



3125RU6W



UJP



216RAM6



216RAU6

432RAU6



463RAU6



216RAU6W

432RAU6W



263RAU6W

暗装直体工业插座（RU型）

型号	极数	颜色	电流 A	电压 V	线径 mm²	物料号	最小包装量 件	
防溅型（IP44）								
216RU6	3	■	16	200-250	1.5-4	10091802	10	Easy &Safe
316RU6	4	■		380-415		10091803		
416RU6	5	■		346-415		10091804		
232RU6	3	■	32	200-250	2.5-10	10091805	10	Easy &Safe
332RU6	4	■		380-415		10091806		
432RU6	5	■		346-415		10091807		
263RU6	3	■	63	200-250	6-25	10095946	1	Tough &Safe
363RU6	4	■		380-415		10095947		
463RU6	5	■		346-415		10095947		

水密型（IP67）

263RU6W	3	■	63	200-250	6-25	10091808	1	Tough &Safe
363RU6W	4	■		380-415		10091809		
463RU6W	5	■		346-415		10091810		
2125RU6W	3	■	125	200-250	16-70	10091811	1	Tough &Safe
3125RU6W	4	■		380-415		10091812		
4125RU6W	5	■		346-415		10091813		

暗装直体插座 – Schuko（UJP型）

防溅型（IP54）								
UJP	2	■	16	250	—	10095949	10	

暗装斜体工业插座（RAM型）

防溅型（IP44）								
216RAM6	3	■	16	200-250	1.5-4	10091783	10	Easy &Safe


暗装斜体工业插座（RAU型）

防溅型（IP44）								
216RAU6	3	■	16	200-250	1.5-4	10091784	10	Easy &Safe
316RAU6	4	■		380-415		10091785		
416RAU6	5	■		346-415		10091786		
232RAU6	3	■	32	200-250	2.5-10	10091790	10	Easy &Safe
332RAU6	4	■		380-415		10091791		
432RAU6	5	■		346-415		10091792		
263RAU6	3	■	63	200-250	6-25	10091797	1	Tough &Safe
363RAU6	4	■		380-415		10091798		
463RAU6	5	■		346-415		10091914		

水密型（IP67）


216RAU4W	3	■	16	100-130	1.5-4	10091913	1	Tough &Safe
216RAU6W	3	■		200-250		10091787		
316RAU6W	4	■		380-415		10091788		
416RAU6W	5	■		346-415		10091789		
232RAU6W	3	■	32	200-250	2.5-10	10091793	1	Tough &Safe
332RAU3W	4	■		380 / 440		10091794		
332RAU6W	4	■		380-415		10091795		
432RAU6W	5	■		346-415		10091796		
263RAU6W	3	■	63	200-250	6-25	10091799	1	Tough &Safe
363RAU6W	4	■		380-415		10091800		
463RAU6W	5	■		346-415		10091801		

工业连接器 订货资料

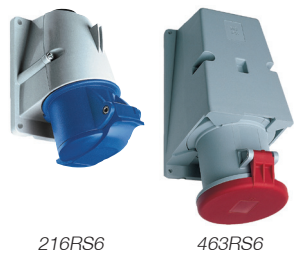

216RS6

463RS6

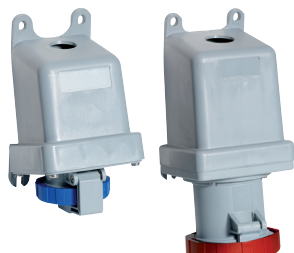

216RS6W

4125RS6W

墙装工业插座（RS型）

型号	极数	颜色	电流 A	电压 V	线径 mm ²	物料号	最小包装量 件	
防溅型（IP44）								
216RS6	3		16	200-250	1.5-4	10091836	10	
316RS6	4			380-415		10091837		
416RS6	5			346-415		10091838		
232RS6	3		32	200-250	2.5-10	10091842	10	
332RS6	4			380-415		10091843		
432RS6	5			346-415		10091844		
263RS6	3		63	200-250	6-25	10091849	1	
463RS6	5			346-415		10091850		
水密型（IP67）								
216RS6W	3		16	200-250	1.5-4	10091839	1	
316RS6W	4			380-415		10091840		
416RS6W	5			346-415		10091841		
232RS6W	3		32	200-250	2.5-10	10091845	1	
332RS3W	4			380 / 440		10091846		
332RS6W	4			380-415		10091847		
432RS6W	5			346-415		10091848		
263RS6W	3		63	200-250	6-25	10091851	1	
363RS6W	4			380-415		10091852		
463RS6W	5			346-415		10091853		
2125RS6W	3		125	200-250	16-70	10091854	1	
3125RS6W	4			380-415		10091855		
4125RS6W	5			346-415		10091856		



GP125



CWT-1

常用附件


型号	适用插头 /插座类型	物料号	最小包装量 件
防护隔离盖，16-125 A			
GP216	16 A, 2P+E	10094423	1
GP316	16 A, 3P+E	10094424	
GP416	16 A, 3P+N+E	10094425	
GP232 / 332	32 A, 2P+E 和 3P+E	10094426	
GP432	32A, 3P+N+E	10094427	
GP63	63 A, 2P+E 和 3P+E 和 3P+N+E	10094428	
GP125	125 A, 2P+E 和 3P+E 和 3P+N+E	10094429	
防护密封圈			
CWT-1	2125RS...W, 3125RS...W, 4125RS...W	10094430	1

工业连接器


外形尺寸 (mm)

移动工业插头 (P型)


型号	A	B	C	Dmax
防溅型 (IP44)				
216-P..	125	63	88	13
316-P..	142	73	105	17
416-P..	142	76	105	17
232-P..	162	85	116	21.5
332-P..	162	85	116	21.5
432-P..	162	90	116	21.5
263-463P..	215	103	148	35
水密型 (IP67)				
216P..W	128	71	94	13
316P..W	144	79	111	17
416P..W	146	87	112	17
232P..W	147	94	105	21.5
332P..W	147	94	105	21.5
432P..W	161	101	119	21.5
263-463P..W	275	114	213	41
2125-4125P..W	313	130	242	48

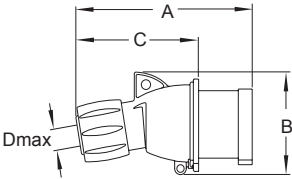


216-432-P

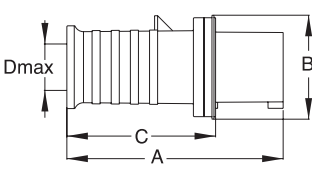

263-463P..

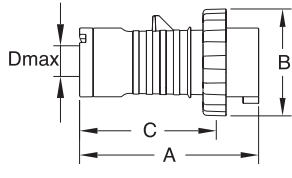


216-432P..W

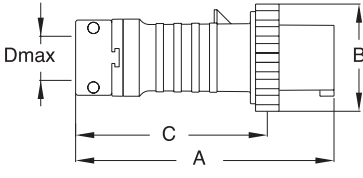

263-4125P..W

明装斜体工业插头 (BS型) – 防溅型 (IP44)


型号	A	B	C	C1	Dmax	E1	F	G	H
232BS..	29	85	111	72	22	94	5.5	34	153

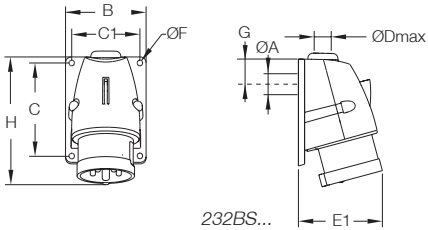

232BS..

暗装直体工业插头 (BU型) – 防溅型 (IP44)


型号	B	C	D	D2	E	E1	E3	E4	H	H1
232BU..	9	60-61	66	75	90	53.5	24.5	55.5	7	40

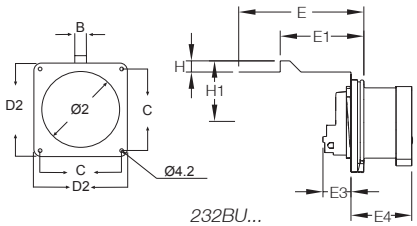


232BU..

移动工业插座 (C型)


型号	A	B	Dmax
防溅型 (IP44)			
216-C..	134	75	13
316-C..	154	86	17
416-C..	154	90	17
232-C..	177	96	21.5
332-C..	177	96	21.5
432-C..	177	100	21.5
263-463C..	224	112	35
水密型 (IP67)			
216C..W	151	80	13
316C..W	168	88	17
416C..W	170	97	17
232C..W	177	102	21.5
332C..W	177	102	21.5
432C..W	182	109	21.5
263-463C..W	286	111	41
2125-4125C..W	325	122	48

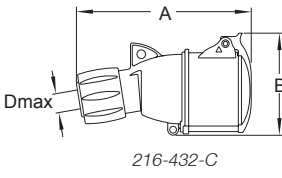


216-432-C

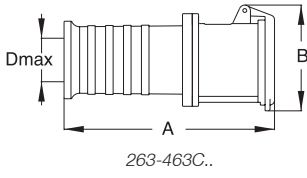

263-463C..

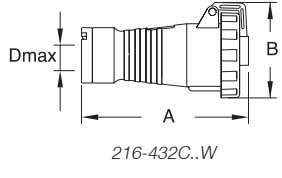


216-432C..W

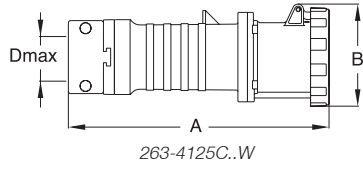


263-4125C..W

暗装直体工业插座 (RU 型)


型号	C	C1	D	D2	E	E1	H
防溅型 (IP44)							
216RU..	60-61	60-61	49	75	56	29	79
316RU..	60-61	60-61	59	75	58	30	87
416RU..	60-61	60-61	59	75	60	31	89
232RU..	60-61	60-61	66	75	70	34	93
332RU..	60-61	60-61	66	75	70	34	93
432RU..	60-61	60-61	66	75	71	34	99
263-463RU..	61	61	70	98	87	48	112
水密型 (IP67)							
263-463RU..W	61	61	70	98	89	48	111
2125-4125RU..W	71	71	88	115	100	58	122

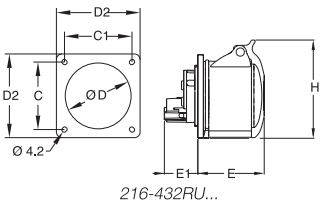

216-432RU..

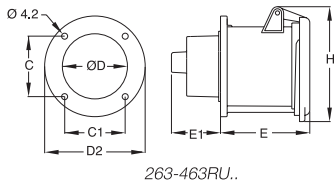

263-463RU..

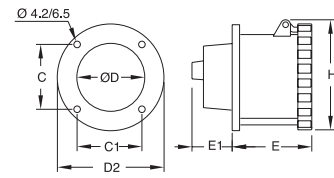


263-4125RU..W

工业连接器

外形尺寸 (mm)

暗装直体插座 – Schuko (UJP型) – 防溅型 (IP54)

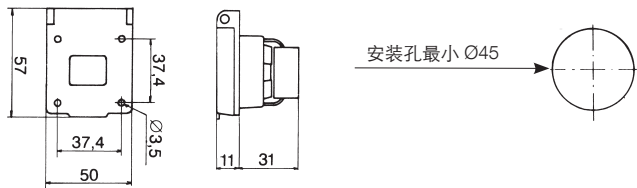


暗装斜体工业插座 (RAM、RAU型)

RAM型 – 防溅型 (IP44)

型号	C	C1	D	D2	D3	E	E1	H
216RAM..	55	55	63	70	78	53	42	76

RAU型


型号	C	C1	D	D2	E	E1	H
防溅型 (IP44)							
216RAU..	85	85	98	110	48	48	110
316RAU..	85	85	98	110	50	48	110
416RAU..	85	85	98	110	51	50	110
232RAU..	85	85	98	110	61	53	110
332RAU..	85	85	98	110	61	53	110
432RAU..	85	85	98	110	63	54	110
263-463RAU..	84	80	92	104	62	86	111
水密型 (IP67)							
216RAU..W	79.5	79.5	83	95	45	57	95
316RAU..W	79.5	79.5	83	95	45	57	95
416RAU..W	79.5	79.5	83	95	47	57	99
232RAU..W	79.5	79.5	83	95	56	61	104
332RAU..W	79.5	79.5	83	95	56	61	104
432RAU..W	79.5	79.5	83	95	56	62	111
263-463RAU..W	84	80	92	104	61	71	115

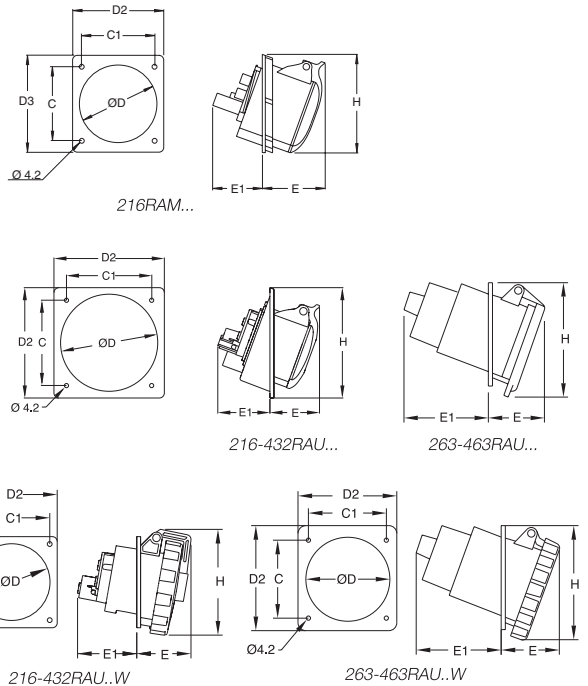

墙装工业插座 (RS型)


防溅型 (IP44)

型号	A	B	C	C1	Dmax	E	F	G	H
216RS..	91	117	75	54	18/M20	66	5.5	27	23
316RS..	100	132	91	67	18/M20	79	5.5	30	23
416RS..	104	134	91	67	18/M20	79	5.5	30	23
232RS..	118	163	111	72	22/M25	85	5.5	34	29
332RS..	116	163	111	72	22/M25	85	5.5	34	29
432RS..	121	164	111	72	22/M25	85	5.5	34	29
型号	A	B	C	C1	D	E	G	H	
263-463RS..	136	254	170	95	M32	107	68	35	

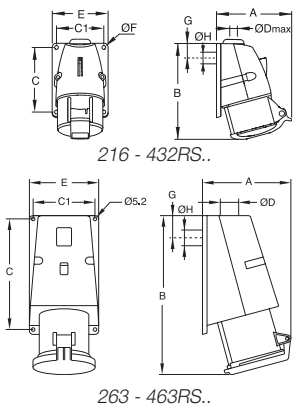

水密型 (IP67)

型号	A	B	C	C1	D	E	F
216RS..W	115	172	150	60	25	99	6.5
316RS..W	118	170	150	60	25	99	6.5
416RS..W	124	169	150	60	25	99	6.5
232RS..W	129	178	150	60	25	99	6.5
332RS..W	129	178	150	60	25	99	6.5
432RS..W	131	178	150	60	25	99	6.5
263-463RS..W	150	263	176	76	32	118	8.0
2125-4125RS..W	171	282	188	85	50	145	9.0

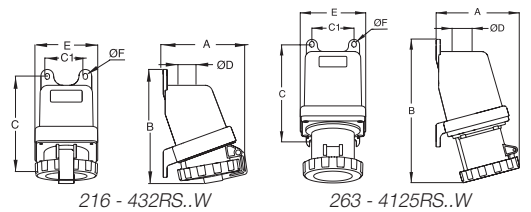

联系我们

ABB (中国) 有限公司

北京总部：
中国北京市 100015
朝阳区酒仙桥路 10 号
恒通广厦
电话：(010) 8456 6688
传真：(010) 8456 9907

哈尔滨分公司：
中国黑龙江省哈尔滨市 150090
南岗区长江路 99-9 号
辰能大厦 14 层
电话：(0451) 5556 2228 / 2229
传真：(0451) 5556 2295

石家庄分公司：
中国河北省石家庄市 050000
建华南大街 215 号
万达写字楼 C 座 1408 室
电话：(0331) 8666 1508
传真：(0331) 8666 1509

淄博分公司：
中国山东省淄博市 255039
柳泉路 107 号
国贸大厦 1908 室
电话：(0533) 3190 560
传真：(0533) 3190 570

无锡分公司：
中国江苏省无锡市 214023
永和路 6 号
君来广场 1105 单元
电话：(0510) 8279 1133
传真：(0510) 8275 1236

扬州分公司：
中国江苏省扬州市 225012
江阳西路
峰创国际大厦 A 座 1020 单元
电话：(0514) 8205 1010
传真：(0514) 8205 0606

重庆分公司：
中国重庆北部新区 401121
星光大道 62 号
海王星科技大厦 A 座 6 楼
电话：(023) 6282 6688
传真：(023) 6280 5369

南昌分公司：
中国江西省南昌市 330038
红谷滩新区绿茵路 129 号
联发广场写字楼 28 层 2804-2806 室
电话：(0791) 8630 4927
传真：(0791) 8630 4982

中山分公司：
中国广东省中山市 528403
东区博爱五路 21 号
大东裕商业大厦 608 单元
电话：(0760) 8888 3646
传真：(0760) 8888 3646

天津分公司：
中国天津市 300020
和平区南马路 11 号
表购国际大厦 2516 室
电话：(022) 5860 2660
传真：(022) 5860 2620

呼和浩特分公司：
中国内蒙古自治区呼和浩特市 010020
回民区中山西路 1 号
海亮广场 A 座 2708 室
电话：(0471) 3819 933
传真：(0471) 5903 121

唐山分公司：
中国河北省唐山市 063020
高新技术开发区建设北路 101 号
高科总部大厦 805 室
电话：(0315) 5068 085
传真：(0315) 5068 080

济宁分公司：
中国山东省济宁市 272000
洸河路 123 号
兴唐大厦 15 楼 1513 室
电话：(0537) 699 5122
传真：(0537) 699 5121

武汉分公司：
中国湖北省武汉市 430060
武昌区积玉桥临江大道 96 号
武汉万达广场中心写字楼 21 楼
电话：(027) 8839 5888
传真：(027) 8839 5999

上海分公司：
中国上海市 200023
蒙自路 763 号
丰盛创建大厦 5 楼
电话：(021) 2328 8888
传真：(021) 2328 8500

贵阳分公司：
中国贵州省贵阳市 550022
观山湖区金阳南路 6 号
世纪金源购物中心 5 号楼 10 楼
电话：(0851) 221 5890
传真：(0851) 221 5900

深圳分公司：
中国深圳市 518031
福田区华富路 1018 号
中航中心 1504A
电话：(0755) 8831 3088
传真：(0755) 8831 3033

福州分公司：
中国福建省福州市 350028
仓山区
万达广场 A1 座 706-709 室
电话：(0591) 8785 8224
传真：(0591) 8781 4889

大连分公司：
中国辽宁省大连市 116011
西岗区中山路 147 号
森茂大厦 18 楼
电话：(0411) 3989 3355
传真：(0411) 3989 3359

西安分公司：
中国陕西省西安市 710021
经济技术开发区
文景路中段 158 号三层
电话：(029) 8575 8288
传真：(029) 8575 8299

青岛分公司：
中国山东省青岛市 266071
香港中路 12 号
丰合广场 B 区 401 室
电话：(0532) 8502 6396
传真：(0532) 8502 6395

郑州分公司：
中国河南省郑州市 450007
中原中路 220 号
裕达国际贸易中心 A 座 1006 室
电话：(0371) 6771 3588
传真：(0371) 6771 3873

南京分公司：
中国江苏省南京市 210005
洪武北路 55 号
置地广场 11 楼
电话：(025) 8664 5645
传真：(025) 8664 5338

杭州分公司：
中国浙江省杭州市 310020
江干区钱江路 1366 号
华润大厦 A 座 8 楼 802-805 单元
电话：(0571) 8790 1355
传真：(0571) 8790 1151

昆明分公司：
中国云南省昆明市 650032
崇仁街 1 号
东方首座 24 楼 2404 室
电话：(0871) 6315 8188
传真：(0871) 6315 8186

广州分公司：
中国广东省广州市 510623
珠江新城珠江西路 15 号
珠江城大厦 29 楼 01-06A 单元
电话：(020) 3785 0688
传真：(020) 3785 0608

厦门分公司：
中国福建省厦门市 361008
吕岭路软件园二期
望海路 23 号 601 室
电话：(0592) 2959 000
传真：(0592) 5625 072

沈阳分公司：
中国辽宁省沈阳市 110001
和平区南京北街 206 号
沈阳假日大厦城市广场二座 3-166 室
电话：(024) 3132 6688
传真：(024) 3132 6699

兰州分公司：
中国甘肃省兰州市 730030
城关区张掖路 87 号
中广大厦 23 楼
电话：(0931) 8186 799
传真：(0931) 8186 755

济南分公司：
中国山东省济南市 250011
泉城路 17 号
华能大厦 6 楼 8601 室
电话：(0531) 8609 2726
传真：(0531) 8609 2724

太原分公司：
中国山西省太原市 030002
府西街 69 号
山西国际贸易中心西塔楼 10 层 1009A 号
电话：(0351) 8689 292
传真：(0351) 8689 200

苏州分公司：
中国江苏省苏州市 215123
苏州工业园区翠微街 9 号
月亮湾国际中心 15 楼 1501 室
电话：(0512) 8888 1588
传真：(0512) 8888 1599

温州分公司：
中国浙江省温州市 325000
温州市经济技术开发区上江路
新世纪商务大厦 A 幢 901-1 室
电话：(0577) 8890 5655
传真：(0577) 8891 5573

南宁分公司：
中国广西壮族自治区南宁市 530021
金湖路 59 号
地王国际商会中心 27 楼 E-F 单元
电话：(0771) 2368 316
传真：(0771) 2368 308

东莞分公司：
中国广东省东莞市 523009
体育路 2 号
鸿禧中心 B 座 11 楼 13# 单元
电话：(0769) 2280 6366
传真：(0769) 2280 6367

ABB (Hong Kong) Ltd.
香港九龙大角咀深旺道 3 号
嘉运大厦南座 7 楼 703-4 室
电话：(852) 2929 3838
传真：(852) 2929 3505

长春分公司：
中国吉林省长春市 130022
亚泰大街 3218 号
通钢国际大厦 A 座 A4 层 A401 室
电话：(0431) 8862 0866
传真：(0431) 8862 0899

乌鲁木齐分公司：
中国乌鲁木齐市 830002
中山路 86 号
中泉广场 6 楼 B 座
电话：(0991) 2834 455
传真：(0991) 2818 240

烟台分公司：
中国山东省烟台市 264000
芝罘区海港路 25 号
阳光壹佰 A 座 2316 室
电话：(0535) 2127 288
传真：(0535) 2127 299

长沙分公司：
中国湖南省长沙市 410005
黄兴中路 88 号
平和堂商务楼 12B01
电话：(0731) 8268 3088
传真：(0731) 8444 5519

宁波分公司：
中国浙江省宁波市 315000
灵桥路 2 号
南苑饭店 6 楼 616 室
电话：(0574) 8717 3251
传真：(0574) 8731 8179

成都分公司：
中国四川省成都市 610041
人民南路四段 3 号
来福士广场 T1 塔 8 楼
电话：(028) 8526 8800
传真：(028) 8526 8900

合肥分公司：
中国安徽省合肥市 230022
潜山路 320 号
新华国际广场 A 座 12A
电话：(0551) 6519 6166
传真：(0551) 6519 6160

佛山分公司：
中国广东省佛山市 528000
南海区桂城简平路 1 号
天安数码城 4 栋 607
电话：(0757) 8513 2060
传真：(0757) 8513 2060-609

ABB AB
Cewe-Control
Box 1005, SE-611 29 Nyköping, Sweden
Telephone : +46 155 29 50 00
Telefax : +46 155 28 81 10
<http://www.abb.com/lowvoltage>

<http://www.abb.com.cn>

ABB (中国) 客户服务热线

电话：800-820-9696 / 400-820-9696

电邮：cn-ep-hotline@abb.com

样本所載述的产品资料以实物为准，
若有变更恕不另行通知。ABB (中国)
有限公司拥有最终解释权。

1SX F630001C2001 Rev A 02-2017
SH-HG 4000

