



安装与接线

BDS0022 rev 6

# FLX-RMC

XX

在需要扩展 FLX 总线或为现场设备供电时，应使用 FLX-RMC 远程模块插接器。

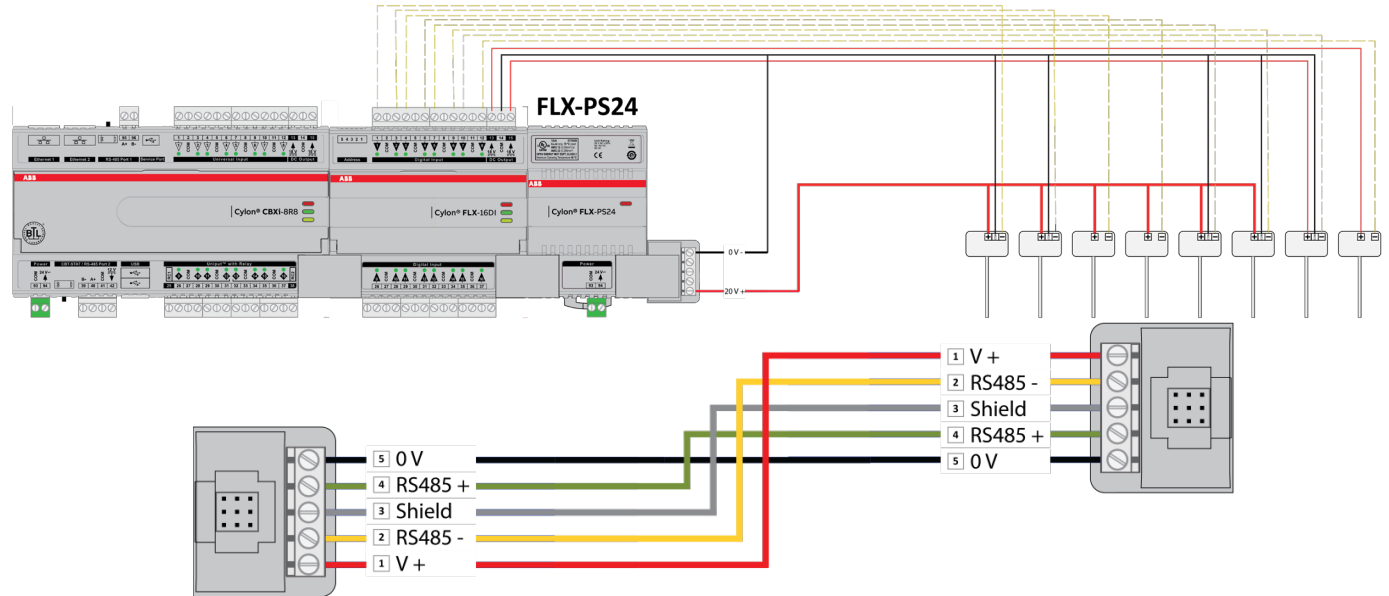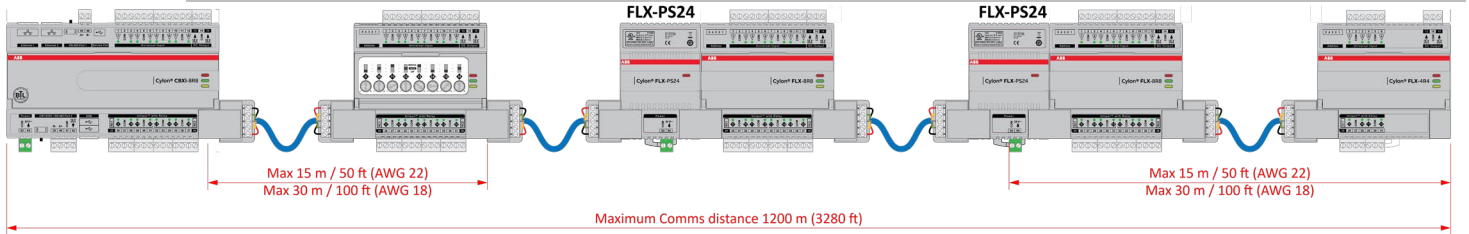


- 将线缆连接到随附的两个 FLX-RMC 螺钉端子插接器，如上图所示，采用适当的线缆长度。

**注：**仅使用铜导线或铜包铝导线。FLX 模块之间可使用多根有线连接，但总的 FLX 总线长度不得超过 100 英尺（30 米）（18 AWG 电缆）

 
导线面积：最大值：AWG 12（3.09 毫米<sup>2</sup>）最小值：AWG 22（0.355 毫米<sup>2</sup>）






- 

- 从要安装 RMC 的 FLX/CBX/CBXi/FBXi 的右侧拆下互连插接器（如果已安装）。

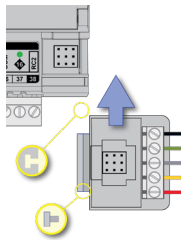



- 

- 将一个 RMC 插接器滑入位于总线延长处的 FLX/CBX/CBXi/FBXi 的 T 形槽内。

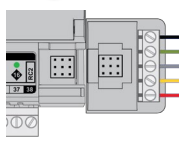


- 

- 更换互连插接器。

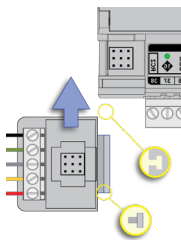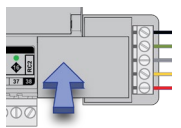

- 

- 将另一个 RMC 插接器滑入远程 FLX 的左侧 T 形槽。

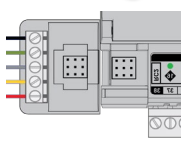

- 

- 插入第二个互连插接器

