



# VanLien Hiled

Krchtig en betrouwbaar


# Hiled

## Vluchtrouteverlichting

Hiled noodverlichting verlicht dankzij de sterke 360 graden draaibare lamp iedere vluchtroute. De krachtige lichtbundel van meer dan 1000 lumen is zeer effectief, zelfs bij plafondhoogtes hoger dan 12 meter. De diverse montage mogelijkheden, hoge IP-waarde en lumenoutput maken Hiled efficiënt in praktische, industriële omgevingen met hoge plafonds. Hiled – noodverlichting die u altijd en overal de weg naar de uitgang toont.


### Hiled Projectdekkend

360° graden  
draaibare lamp

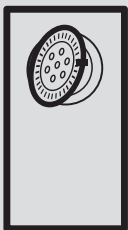

### Hiled Verhoogde veiligheid


Hoge plafonds  
zelfs boven 15 meter

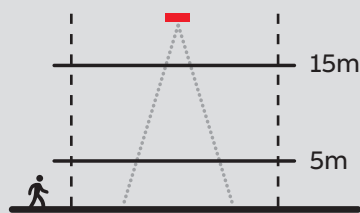




# Hiled vluchtrouteverlichting

## Welke richting u ook opgaat

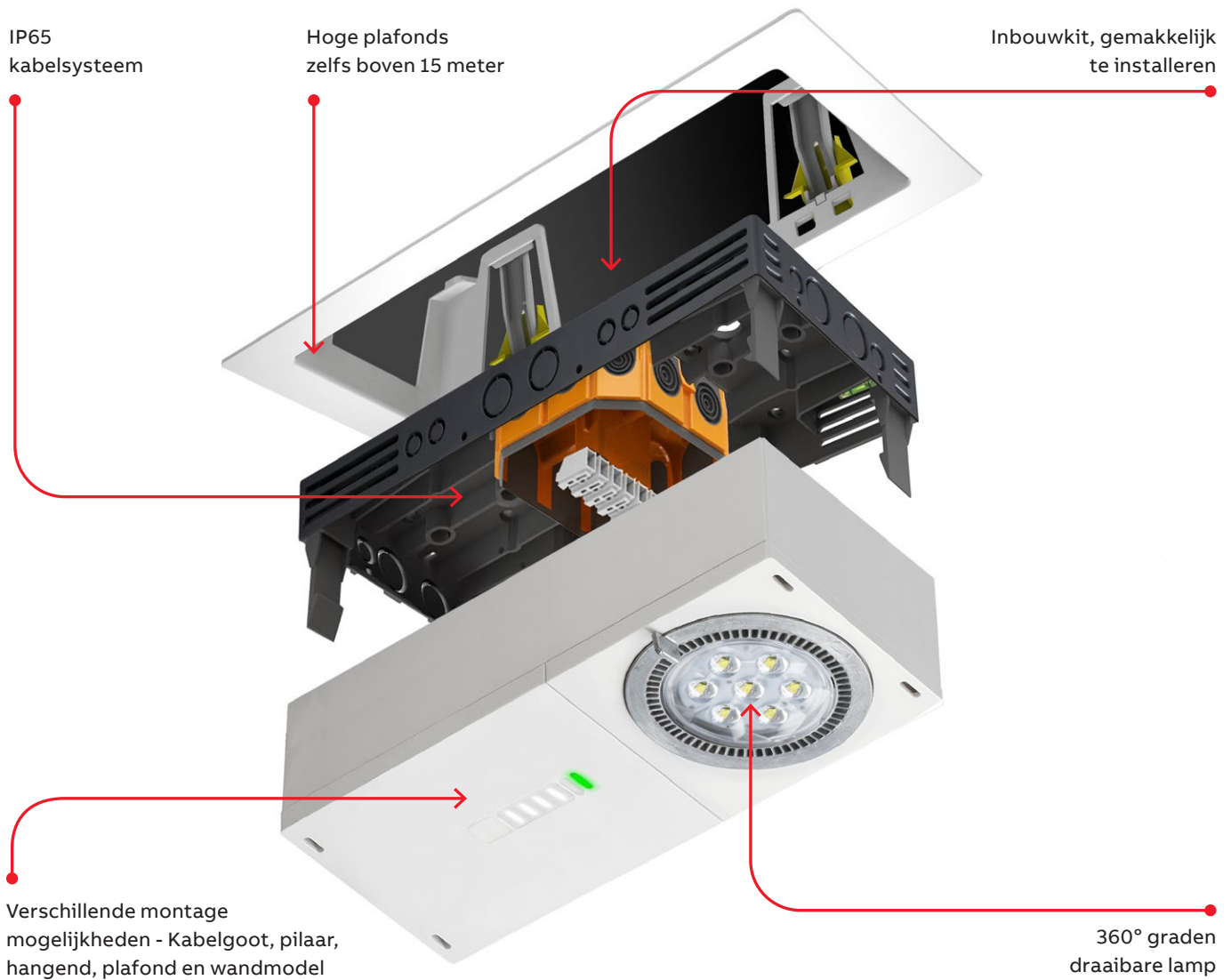

### Hiled Veeleisende omgevingen


IP65 kabelsysteem

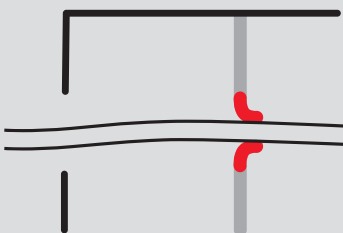

### Hiled Gemakkelijk te installeren


Verschillende montage mogelijkheden

Kabelgoot  
Pilaar  
Hangend  
Plafond  
Wandmodel

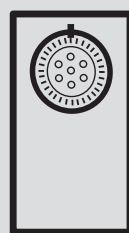

### Hiled Inbouwkit

Gemakkelijk te installeren,  
Montage flexibiliteit

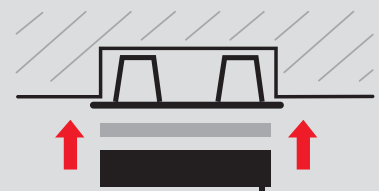


## Hiled

 Krachtig en betrouwbaar








### Vluchtrouteverlichting - lichtspreiding: Lang (L)


- 360° graden draaibare lamp
- Hoge hoogtes, tot 20 meter toepasbaar
- IP65 kabelsysteem
- Verschillende montage mogelijkheden: kabelgoot, pilaar, hangend, plafond en wandmodel
- Montage flexibiliteit inbouwkit




### Vluchtrouteverlichting - lichtspreiding: Lang (L)


Type	Art. Nr.	Lichtbron	Lumen	Uitvoering	Voeding nood	Omgevings-temperatuur (°C)
HIL-DLO	7TCA091720R0106	1 x LED 7 W	1000 lm	 		0-40
HIL-CLO	7TCA091720R0098	1 x LED 7 W	1000 lm		230V~	0-40
HIL-CLO/24	7TCA091720R0100	1 x LED 7 W	1000 lm		24V~	0-40

Opties:  = /FLX  = /CIS

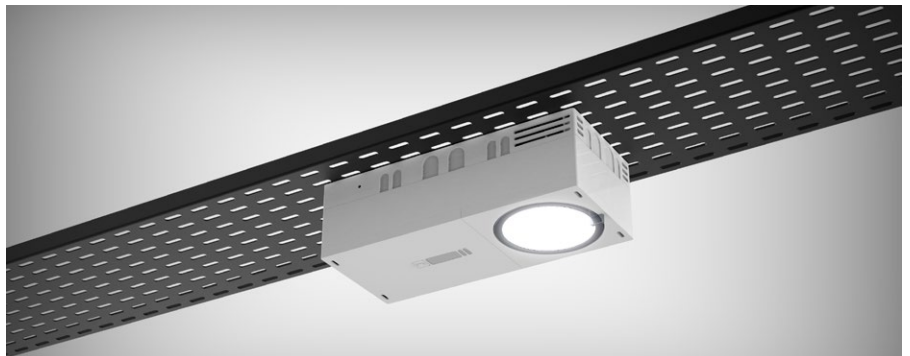

### Accessoires

Type	Art. Nr.	
MB HIL	7TCA091720R0086	Montagebeugel
IK HIL	7TCA091720R0076	Inbouwkit 

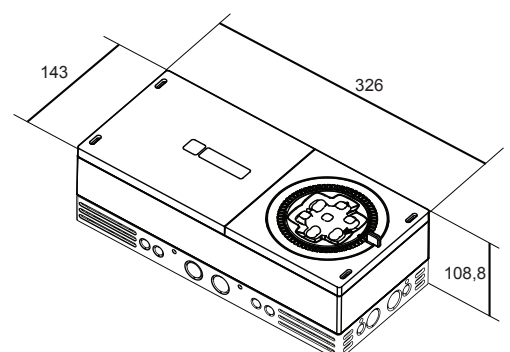


## Hiled

 Krachtig en betrouwbaar










### Open ruimte verlichting - lichtspreiding: Wijd (W)

- 360° graden draaibare lamp
- Hoge hoogtes, zelfs boven 12 meter
- IP65 kabelsysteem
- Verschillende montage mogelijkheden: kabelgoot, pilaar, hangend, plafond en wandmodel
- Montage flexibiliteit inbouwkit




### Open ruimte verlichting - lichtspreiding: Wijd (W)


Type	Art. Nr.	Lichtbron	Lumen	Uitvoering	Voeding nood	Omgevings-temperatuur (°C)
HIL-DWO	7TCA091720R0108	1 x LED 7 W	1000 lm	 		0-40
HIL-CWO	7TCA091720R0099	1 x LED 7 W	1000 lm		230V~=	0-40
HIL-CWO/24	7TCA091720R0101	1 x LED 7 W	1000 lm		24V~=	0-40

Opties:  = /FLX  = /CIS



 
 
 
 
### Accessoires

Type	Art. Nr.	Montagebeugel
MB HIL	7TCA091720R0086	
IK HIL	7TCA091720R0076	Inbouwkit

 
 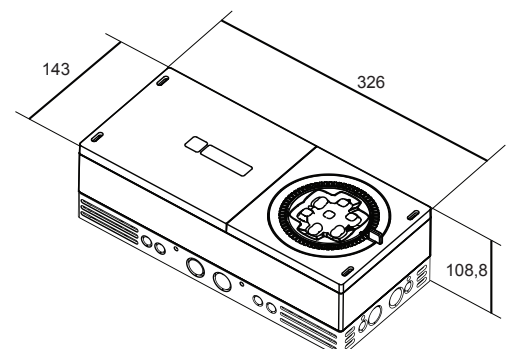

 


## Spacingtabellen

HIL-LO - 1 LUX

Hoogte (m)				
2.0	4.0	8.6	5.7	2.0
2.5	5.0	10.8	7.1	2.4
3.0	6.0	12.9	8.5	2.9
3.5	6.9	14.9	9.4	3.2
4.0	7.6	16.6	9.2	3.1
4.5	8.4	18.1	9.1	3.1
5.0	9.2	19.6	8.9	3.1
5.5	9.9	21.0	3.2	8.7
6.0	10.6	22.7	3.3	8.5
6.5	11.3	24.2	3.4	8.4
7.0	12.0	25.8	3.6	8.7
7.5	12.8	27.2	3.7	8.8
8.0	13.5	28.7	3.9	9.1
8.5	14.2	30.1	4.0	9.3
9.0	14.9	31.4	4.2	9.6
9.5	15.6	32.8	4.3	9.9
10.0	16.3	34.3	4.4	10.2
10.5	16.9	35.8	4.6	10.5
11.0	17.5	37.3	4.7	10.8
12.0	18.8	40.2	4.8	11.4
13.0	19.9	43.0	4.9	11.9
14.0	21.0	45.6	5.0	12.5
15.0	22.1	48.2	4.0	12.9
16.0	23.1	50.7	4.8	13.3
17.0	23.9	53.2	4.6	13.7
18.0	24.4	55.5	4.1	13.9
19.0	24.9	57.8	3.4	14.1
20.0	24.3	59.9	2.1	14.0

HIL-WO - 1 LUX

Hoogte (m)				
2.0	4.0	8.5	4.0	8.5
2.5	4.3	10.1	4.3	10.1
3.0	5.0	11.6	5.0	11.6
3.5	5.6	13.0	5.6	13.0
4.0	6.2	14.2	6.2	14.2
4.5	6.7	15.5	6.7	15.5
5.0	7.0	16.7	7.0	16.7
5.5	7.2	17.8	7.2	17.8
6.0	7.5	18.7	7.5	18.7
6.5	7.7	19.6	7.7	19.6
7.0	7.8	20.4	7.8	20.4
7.5	8.1	21.1	8.1	21.1
8.0	8.2	21.7	8.2	21.7
8.5	8.2	22.4	8.2	22.4
9.0	8.4	22.9	8.4	22.9
9.5	8.6	23.5	8.6	23.5
10.0	8.7	24.1	8.7	24.1
10.5	8.7	24.6	8.7	24.6
11.0	8.7	25.0	8.7	25.0
11.5	8.7	25.5	8.7	25.5
12.0	8.7	25.9	8.7	25.9
12.5	8.6	26.3	8.6	26.3
13.0	8.4	26.6	8.4	26.6
13.5	8.0	26.9	8.0	26.9
14.0	7.3	27.1	7.3	27.1
14.5	3.8	27.4	3.8	27.4
15.0	0.1	28.1	0.1	28.1
15.5	0.3	28.6	0.3	28.6



—  
**ABB b.v.**

**Electrification Business Area**

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam

Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Tel.: 088 26 00 900

E-mail: [nl-tech-EP@abb.com](mailto:nl-tech-EP@abb.com)

[abb.nl/lowvoltage](http://abb.nl/lowvoltage)

**Volg ABB ook via:**

 ABB Electrification NL

 ABB Electrification

 ABB-Benelux

 Electrification NL

