

Product note

2Line

Il sistema due fili ABB per impianti citofonici e videocitofonici

2Line è un sistema sviluppato sulla tecnologia a due fili, per realizzare con la massima semplicità impianti di citofonia e videocitofonia in ogni tipo di contesto applicativo: dalla singola villa ai maggiori complessi residenziali.



Principali vantaggi.

- Grazie all'utilizzo nei collegamenti di due fili non polarizzati, si ottengono significativi risparmi di tempo nell'installazione degli impianti.
- Possibilità di realizzare con la stessa facilità differenti soluzioni di citofonia e videocitofonia: dalla villetta ai grandi complessi residenziali.
- Maggiore semplicità di programmazione grazie all'assegnazione ad ogni componente di un indirizzo univoco, evitando ogni possibile imprecisione di cablaggio.
- Ampie distanze di collegamento (fino a 600 metri) fra posti interni e posti esterni senza perdere la qualità del segnale audio e video.
- La configurazione dell'impianto è possibile realizzarla in un luogo differente da quello dell'installazione.
- Posti interni con elevate qualità sia foniche che video, con la possibilità di variare le regolazioni.

- Telecamera a colori ad alta definizione con ampio angolo di ripresa in tutte le direzioni.
- Posti esterni componibili in tutte le loro funzioni con l'ausilio di soli quattro elementi.

Settori applicativi

Il sistema 2Line di ABB è adatto alla realizzazione di infinite soluzioni installative: dalle unità abitative indipendenti monofamiliari, ai condomini e ai grandi complessi residenziali.

Criteri di codifica

2 | C | S | V | 0 | 0 | 0 | 0 |

TD	Citofono
VD	Videocitofono
KT	Kit
PE	Posto esterno con pulsanti
PD	Posto esterno (modulo audio e video)
PA	Posto esterno (modulo cieco e portaetichette)
PK	Posto esterno con tastiera
CE	Scatole da incasso, parete e angolari
VI	Visiere
AC	Accessori

Esempio

Citofono IVORY

2 | C | S | V | 4 | 0 | 0 | 1 | T | D |

Posti esterni

2 | C | S | V | 4 | 0 | P | E |

01...16	Modulo singolo e pulsanti singoli
17...32	Modulo doppio e pulsanti singoli
33...48	Modulo singolo e pulsanti doppi
49...63	Modulo doppio e pulsanti doppi

Esempio

Posto esterno con modulo singolo e tre pulsanti doppi

2 | C | S | V | 4 | 0 | 3 | 5 | P | E |

Scatole

2 | C | S | V | C | E |

1001...1010	Scatole da incasso
1038...1046	Scatole angolari
4001...4009	Scatole da parete

Esempio

Scatola da parete per posto esterno, modulo singolo, a due file di pulsanti

2 | C | S | V | 4 | 0 | 0 | 1 | C | E |

Sistema di controllo del volume e di tutte le funzioni ausiliarie.



Sistema di montaggio del posto esterno con accesso frontale invisibile.



Telecamera a colori con LED per la visione notturna.



Codici per l'ordine

Sistema citofonico

Codice	Descrizione	Imballo
Citofono		
2CSV4001TD	Citofono IVORY 2 LINE	1 / 10
2CSV4002TD	Citofono multifunzione IVORY 2 LINE	1 / 10
Accessori		
2CSV4070AC	Accessorio multifunzione	1
2CSV4071AC	Cover citofono con 4 pulsanti	1
2CSV4072AC	Accessorio per controllo stato porta	1
Moduli per posto esterno		
2CSV4002PD	Modulo audio 2 LINE	1
2CSV4001PA	Modulo superiore con porta etichette	1
2CSV4002PA	Modulo superiore cieco	1
2CSV4004PD	Modulo audio per accessi multipli	1
Posto esterno con tastiera e display LCD		
2CSV4001PK	Posto esterno audio con tastiera	1
2CSV4003PK	Posto esterno audio con tastiera per accessi multipli	1
2CSV4005PK	Posto esterno con supporto porta nomi	1
Alimentatore		
2CSV4002AC	Alimentatore Bus 2 LINE	1
2CSV1008AC	Alimentatore 25VA	1
Ripetitori / deviatori		
2CSV4018AC	Modulo rigeneratore tensione Bus 2 LINE	1
2CSV4019AC	Amplificatore video 2 LINE	1
2CSV4020AC	Derivatore ad 1 uscita 2 LINE	1
2CSV4021AC	Derivatore a 4 uscite 2 LINE	1
2CSV4022AC	Ripartitore a 4 uscite 2 LINE	1
2CSV4023AC	Dispositivo fine linea 2 LINE	1
2CSV4024AC	Amplificatore audio 2 LINE	1
2CSV4025AC	Amplificatore dati 2 LINE	1
Cavi		
2CSV4016AC	Cavo per impianti 2 LINE sez. 2X1 mmq - bobina da 100m	1
2CSV1067AC	Cavo con guaina, 2X1 mmq - bobina da 100m	1
2CSV1068AC	Cavo UTP cat.5e - bobina da 305m	1

Codici per l'ordine

Sistema videocitofonico

Codice	Descrizione	Imballo
Videocitofono		
2CSV4001VD	Monitor a colori IVORY 2 LINE	1
2CSV4002VD	Monitor b/n IVORY 2 LINE	1
2CSV4001AC	Staffa per monitor a colori IVORY 2 LINE	1
2CSV4000AC	Staffa per monitor b/n IVORY 2 LINE	1
Moduli per posto esterno		
2CSV4002PD	Modulo audio 2 LINE	1
2CSV4004PD	Modulo audio per accessi multipli	1
2CSV4003PD	Modulo video colore 2 LINE	1
2CSV4005PD	Modulo video b/n 2 LINE	1
2CSV4001PA	Modulo superiore con porta etichette	1
2CSV4002PA	Modulo superiore cieco	1
Posto esterno con tastiera e display LCD		
2CSV4002PK	Posto esterno audio/video colore con tastiera	1
2CSV4006PK	Posto esterno audio/video b/n con tastiera	1
2CSV4004PK	Posto esterno audio/video colore con tastiera per accessi multipli	1
2CSV4007PK	Posto esterno audio/video b/n con tastiera per accessi multipli	1
2CSV4005PK	Posto esterno con supporto porta nomi	1
Alimentatore		
2CSV4002AC	Alimentatore Bus 2 LINE	1
2CSV1008AC	Alimentatore 25VA	1
Dispositivi di sistema		
2CSV4018AC	Modulo rigeneratore tensione Bus 2 LINE	1
2CSV4019AC	Amplificatore video 2 LINE	1
2CSV4020AC	Derivatore ad 1 uscita 2 LINE	1
2CSV4021AC	Derivatore a 4 uscite 2 LINE	1
2CSV4022AC	Ripartitore a 4 uscite 2 LINE	1
2CSV4023AC	Dispositivo fine linea 2 LINE	1
2CSV4024AC	Amplificatore audio 2 LINE	1
2CSV4025AC	Amplificatore dati 2 LINE	1
Cavi		
2CSV4016AC	Cavo per impianti 2 LINE sez. 2X1 mmq - bobina da 100m	1
2CSV1067AC	Cavo con guaina, 2x1 mmq - bobina da 100m	1
2CSV1068AC	Cavo UTP cat.5e - bobina da 305m	1

Codici per l'ordine

Posti esterni

Codice	Descrizione	Imballo
Posto esterno con pulsanti, modulo singolo e pulsanti singoli		
2CSV4001PE	1 pulsante singolo	1
2CSV4002PE	2 pulsanti singoli	1
2CSV4003PE	3 pulsanti singoli	1
2CSV4004PE	4 pulsanti singoli	1
2CSV4005PE	5 pulsanti singoli	1
2CSV4006PE	6 pulsanti singoli	1
2CSV4007PE	7 pulsanti singoli	1
2CSV4008PE	8 pulsanti singoli	1
2CSV4009PE	9 pulsanti singoli	1
2CSV4010PE	10 pulsanti singoli	1
2CSV4011PE	11 pulsanti singoli	1
2CSV4012PE	12 pulsanti singoli	1
2CSV4013PE	13 pulsanti singoli	1
2CSV4014PE	14 pulsanti singoli	1
2CSV4015PE	15 pulsanti singoli	1
2CSV4016PE	16 pulsanti singoli	1
Posto esterno con pulsanti, modulo singolo e pulsanti doppi		
2CSV4033PE	1 pulsante doppio	1
2CSV4034PE	2 pulsanti doppi	1
2CSV4035PE	3 pulsanti doppi	1
2CSV4036PE	4 pulsanti doppi	1
2CSV4037PE	5 pulsanti doppi	1
2CSV4038PE	6 pulsanti doppi	1
2CSV4039PE	7 pulsanti doppi	1
2CSV4040PE	8 pulsanti doppi	1
2CSV4041PE	9 pulsanti doppi	1
2CSV4042PE	10 pulsanti doppi	1
2CSV4043PE	11 pulsanti doppi	1
2CSV4044PE	12 pulsanti doppi	1
2CSV4045PE	13 pulsanti doppi	1
2CSV4046PE	14 pulsanti doppi	1
2CSV4047PE	15 pulsanti doppi	1
2CSV4048PE	16 pulsanti doppi	1

Codici per l'ordine

Posti esterni

Codice	Descrizione	Imballo
Posto esterno con pulsanti, modulo doppio e pulsanti singoli		
2CSV4017PE	1 pulsante singolo	1
2CSV4018PE	2 pulsanti singoli	1
2CSV4019PE	3 pulsanti singoli	1
2CSV4020PE	4 pulsanti singoli	1
2CSV4021PE	5 pulsanti singoli	1
2CSV4022PE	6 pulsanti singoli	1
2CSV4023PE	7 pulsanti singoli	1
2CSV4024PE	8 pulsanti singoli	1
2CSV4025PE	9 pulsanti singoli	1
2CSV4026PE	10 pulsanti singoli	1
2CSV4027PE	11 pulsanti singoli	1
2CSV4028PE	12 pulsanti singoli	1
2CSV4029PE	13 pulsanti singoli	1
2CSV4030PE	14 pulsanti singoli	1
2CSV4031PE	15 pulsanti singoli	1
2CSV4032PE	16 pulsanti singoli	1
Posto esterno con pulsanti, modulo doppio e pulsanti doppi		
2CSV4049PE	1 pulsante doppio	1
2CSV4050PE	2 pulsanti doppi	1
2CSV4051PE	3 pulsanti doppi	1
2CSV4052PE	4 pulsanti doppi	1
2CSV4053PE	5 pulsanti doppi	1
2CSV4054PE	6 pulsanti doppi	1
2CSV4055PE	7 pulsanti doppi	1
2CSV4056PE	8 pulsanti doppi	1
2CSV4057PE	9 pulsanti doppi	1
2CSV4058PE	10 pulsanti doppi	1
2CSV4059PE	11 pulsanti doppi	1
2CSV4060PE	12 pulsanti doppi	1
2CSV4061PE	13 pulsanti doppi	1
2CSV4062PE	14 pulsanti doppi	1
2CSV4063PE	15 pulsanti doppi	1
2CSV4064PE	16 pulsanti doppi	1
Posto esterno con tastiera e display LCD		
2CSV4001PK	Posto esterno audio con tastiera	1
2CSV4003PK	Posto esterno audio con tastiera per accessi multipli	1
2CSV4002PK	Posto esterno audio/video colore con tastiera	1
2CSV4006PK	Posto esterno audio/video b/n con tastiera	1
2CSV4004PK	Posto esterno audio/video colore con tastiera per accessi multipli	1
2CSV4007PK	Posto esterno audio/video b/n con tastiera per accessi multipli	1
2CSV4005PK	Posto esterno con supporto porta nomi	1

Codici per l'ordine

Scatole per posti esterni

Codice	Descrizione	Imballo
Scatole per montaggio ad incasso		
2CSV1001CE	1-2 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1002CE	1-2 file di pulsanti modulo doppio / 3-4 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1003CE	3-4 file di pulsanti modulo doppio / 5-6 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1004CE	5-6 file di pulsanti modulo doppio / 7-8 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1005CE	7-8 file di pulsanti modulo doppio / 9-10 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1006CE	9-10 file di pulsanti modulo doppio / 11-12 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1007CE	11-12 file di pulsanti modulo doppio / 13-14 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1008CE	13-14 file di pulsanti modulo doppio / 15-16 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1009CE	15-16 file di pulsanti modulo doppio	1
2CSV1010CE	Set di due distanziali per accoppiamento scatole	1
Scatole per montaggio a parete		
2CSV4001CE	1-2 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV4002CE	1-2 file di pulsanti modulo doppio / 3-4 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV4003CE	3-4 file di pulsanti modulo doppio / 5-6 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV4004CE	5-6 file di pulsanti modulo doppio / 7-8 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV4005CE	7-8 file di pulsanti modulo doppio / 9-10 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV4006CE	9-10 file di pulsanti modulo doppio / 11-12 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV4007CE	11-12 file di pulsanti modulo doppio / 13-14 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV4008CE	13-14 file di pulsanti modulo doppio / 15-16 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV4009CE	15-16 file di pulsanti modulo doppio	1
2CSV1050CE	Guide per scatole	1
Scatole per superfici angolari		
2CSV1038CE	1-2 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1039CE	1-2 file di pulsanti modulo doppio / 3-4 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1040CE	3-4 file di pulsanti modulo doppio / 5-6 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1041CE	5-6 file di pulsanti modulo doppio / 7-8 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1042CE	7-8 file di pulsanti modulo doppio / 9-10 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1043CE	9-10 file di pulsanti modulo doppio / 11-12 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1044CE	11-12 file di pulsanti modulo doppio / 13-14 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1045CE	13-14 file di pulsanti modulo doppio / 15-16 file di pulsanti modulo singolo	1
2CSV1046CE	15-16 file di pulsanti modulo doppio	1

Codici per l'ordine

Visiere per scatole da incasso

Codice	Descrizione	Imballo
Visiere singole anti pioggia per scatola per montaggio ad incasso		
2CSV1001VI	Visiera per scatola codice 2CSV1001CE	1
2CSV1002VI	Visiera per scatola codice 2CSV1002CE	1
2CSV1003VI	Visiera per scatola codice 2CSV1003CE	1
2CSV1004VI	Visiera per scatola codice 2CSV1004CE	1
2CSV1005VI	Visiera per scatola codice 2CSV1005CE	1
2CSV1006VI	Visiera per scatola codice 2CSV1006CE	1
2CSV1007VI	Visiera per scatola codice 2CSV1007CE	1
2CSV1008VI	Visiera per scatola codice 2CSV1008CE	1
2CSV1009VI	Visiera per scatola codice 2CSV1009CE	1
Visiere doppie anti pioggia per scatola per montaggio ad incasso		
2CSV1010VI	Visiera per scatola codice 2CSV1001CE	1
2CSV1011VI	Visiera per scatola codice 2CSV1002CE	1
2CSV1012VI	Visiera per scatola codice 2CSV1003CE	1
2CSV1013VI	Visiera per scatola codice 2CSV1004CE	1
2CSV1014VI	Visiera per scatola codice 2CSV1005CE	1
2CSV1015VI	Visiera per scatola codice 2CSV1006CE	1
2CSV1016VI	Visiera per scatola codice 2CSV1007CE	1
2CSV1017VI	Visiera per scatola codice 2CSV1008CE	1
2CSV1018VI	Visiera per scatola codice 2CSV1009CE	1
Visiere triple anti pioggia per scatola per montaggio ad incasso		
2CSV1019VI	Visiera per scatola codice 2CSV1001CE	1
2CSV1020VI	Visiera per scatola codice 2CSV1002CE	1
2CSV1021VI	Visiera per scatola codice 2CSV1003CE	1
2CSV1022VI	Visiera per scatola codice 2CSV1004CE	1
2CSV1023VI	Visiera per scatola codice 2CSV1005CE	1
2CSV1024VI	Visiera per scatola codice 2CSV1006CE	1
2CSV1025VI	Visiera per scatola codice 2CSV1007CE	1
2CSV1026VI	Visiera per scatola codice 2CSV1008CE	1
2CSV1027VI	Visiera per scatola codice 2CSV1009CE	1

Codici per l'ordine

Visiere per scatole sporgenti


Codice	Descrizione	Imballo
Visiere singole anti pioggia per scatola per montaggio a parete		
2CSV1030VI	Visiera per scatola codice 2CSV1011CE	1
2CSV1031VI	Visiera per scatola codice 2CSV1012CE	1
2CSV1032VI	Visiera per scatola codice 2CSV1013CE	1
2CSV1033VI	Visiera per scatola codice 2CSV1014CE	1
2CSV1034VI	Visiera per scatola codice 2CSV1015CE	1
2CSV1035VI	Visiera per scatola codice 2CSV1016CE	1
2CSV1036VI	Visiera per scatola codice 2CSV1017CE	1
2CSV1037VI	Visiera per scatola codice 2CSV1018CE	1
2CSV1038VI	Visiera per scatola codice 2CSV1019CE	1
Visiere doppie anti pioggia per scatola per montaggio ad incasso		
2CSV1039VI	Visiera per scatola codice 2CSV1011CE	1
2CSV1040VI	Visiera per scatola codice 2CSV1012CE	1
2CSV1041VI	Visiera per scatola codice 2CSV1013CE	1
2CSV1042VI	Visiera per scatola codice 2CSV1014CE	1
2CSV1043VI	Visiera per scatola codice 2CSV1015CE	1
2CSV1044VI	Visiera per scatola codice 2CSV1016CE	1
2CSV1045VI	Visiera per scatola codice 2CSV1017CE	1
2CSV1046VI	Visiera per scatola codice 2CSV1018CE	1
2CSV1047VI	Visiera per scatola codice 2CSV1019CE	1
Visiere triple anti pioggia per scatola per montaggio ad incasso		
2CSV1048VI	Visiera per scatola codice 2CSV1011CE	1
2CSV1049VI	Visiera per scatola codice 2CSV1012CE	1
2CSV1050VI	Visiera per scatola codice 2CSV1013CE	1
2CSV1051VI	Visiera per scatola codice 2CSV1014CE	1
2CSV1052VI	Visiera per scatola codice 2CSV1015CE	1
2CSV1053VI	Visiera per scatola codice 2CSV1016CE	1
2CSV1054VI	Visiera per scatola codice 2CSV1017CE	1
2CSV1055VI	Visiera per scatola codice 2CSV1018CE	1
2CSV1056VI	Visiera per scatola codice 2CSV1019CE	1

Codici per l'ordine

Accessori e ricambi

Codice	Descrizione	Imballo
Cavi		
2CSV4016AC	Cavo per impianti 2 LINE sez. 2X1 mmq	1
2CSV1068AC	Cavo UTP cat.5e - bobina da 305m	1
2CSV1067AC	Cavo con guaina, 2x1mm2 - bobina da 100m	1
Accessori per posto interno		
2CSV1063AC	Ripetitore di chiamata elettronica	1
2CSV1075AC	Supporto per videocitofono	1
2CSV1076AC	Supporto per citofono	1
2CSV4070AC	Access. multifunzione cit. IVORY 2 LINE	1
2CSV4071AC	Cover 4 pulsanti citofono IVORY 2 LINE	1
Accessori per posto esterno		
2CSV4072AC	Accessorio per controllo dello stato porta e gestione di due relè	1
2CSV1041AC	Contatto porta	1
2CSV1042AC	Protezione apriporta largo	1
Alimentatori		
2CSV4002AC	Alimentatore Bus 2 LINE	1
2CSV1008AC	Alimentatore 25VA 12VAC	1
2CSV1010AC	Alimentatore 25VA 12VAC, 15 VDC	1
2CSV1074AC	Alimentatore per elettroserratura ad alto assorbimento	1
Dispositivi ausiliari		
2CSV1044AC	Commutatore video per telecamera esterna	1
2CSV1064AC	Dispositivo per sistemi 4+n per comando di luci, sirene, etc.	1
2CSV1086AC	Accessorio selettore commutatore temporizzato	1
Ricambi		
2CSV4080PE	Set per 1 pulsante singolo 2 LINE	1
2CSV4081PE	Set per 2 pulsanti singoli 2 LINE	1
2CSV4082PE	Set per 1 doppio pulsante 2 LINE	1
2CSV4083PE	Set per 2 doppi pulsanti 2 LINE	1
2CSV4004AC	Unità controllo modulo audio 2 LINE	1
2CSV4030AC	Unità controllo modulo audio acc. multipli 2 LINE	1
2CSV4005AC	Gruppo altoparlanti/microfono 2 LINE	1
2CSV4006AC	Gruppo Telecamera a colori 2 LINE	1
2CSV4010AC	Gruppo Telecamera b/n 2 LINE	1
2CSV4033AC	Dispositivo per controllo gruppo numerico tastiera	1
2CSV4031AC	Unità display per tastiera numerica	1

Kit per impianti citofonici e videocitofonici

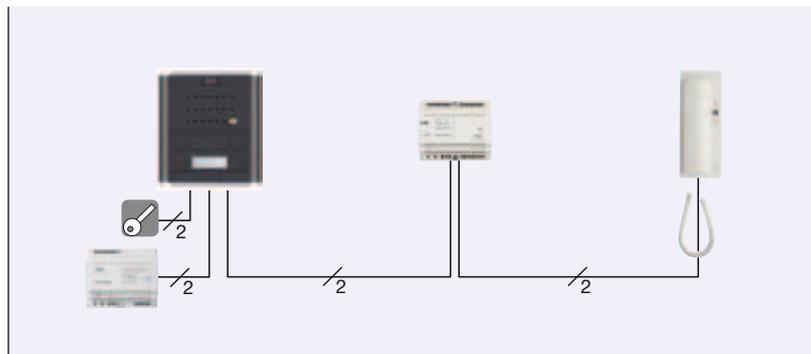


Kit citofonico Bus 2 fili monofamiliare
Cod. 2CSV5001KT

Descrizione

Il Kit comprende:

- 1 Citofono cod. 2CSV4001TD
- 1 Posto esterno completo di gruppo fonico, 1 pulsante singolo e scatola da incasso (codice 2CSV1001CE)
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 1 Alimentatore 25VA cod. 2CSV1008AC

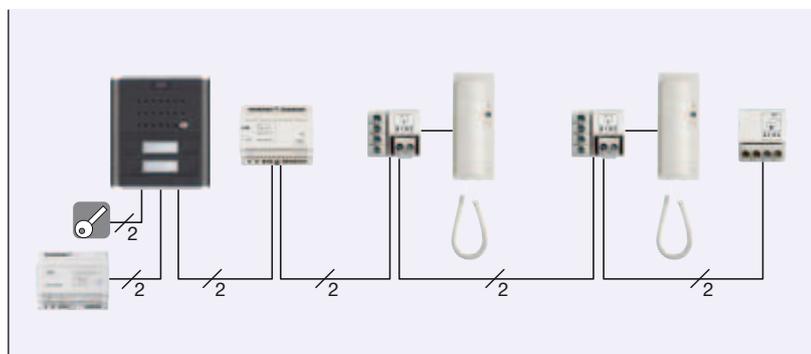


Kit citofonico Bus 2 fili bifamiliare
Cod. 2CSV5002KT

Descrizione

Il Kit comprende:

- 2 Citofoni cod. 2CSV4001TD
- 1 posto esterno completo di gruppo fonico, 2 pulsanti singoli e scatola da incasso (codice 2CSV1001CE)
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 2 Derivatori a 1 uscita cod. 2CSV4020AC
- 1 Dispositivo di fine linea cod. 2CSV4023AC
- 1 Alimentatore 25VA cod. 2CSV1008AC

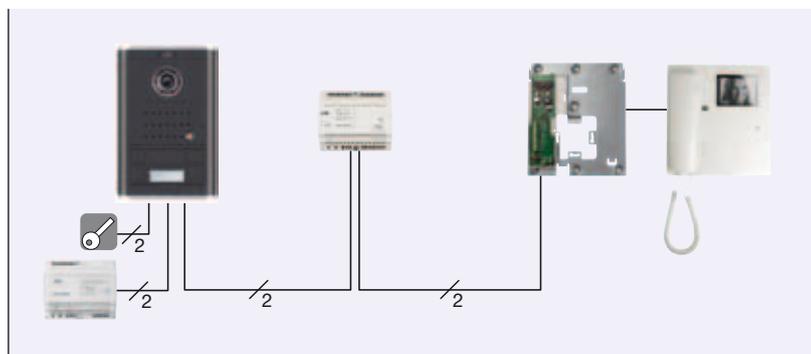


Kit videocitofonico Bus 2 fili b/n monofamiliare
Cod. 2CSV5007KT

Descrizione

Il Kit comprende:

- 1 Videocitofono b/n cod. 2CSV4002VD
- 1 Staffa per monitor cod. 2CSV4000AC
- 1 posto esterno completo di gruppo fonico e video b/n, 1 pulsante singolo e scatola da incasso (codice 2CSV1002CE)
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 1 Alimentatore 25VA cod. 2CSV1008AC

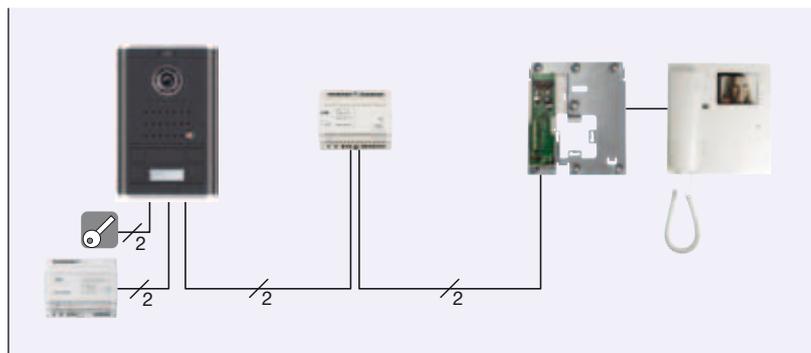


Kit videocitofonico Bus 2 fili a colori monofamiliare
Cod. 2CSV5004KT

Descrizione

Il Kit comprende:

- 1 Videocitofono a colori cod. 2CSV4001VD
- 1 Staffa per monitor cod. 2CSV4001AC
- 1 posto esterno completo di gruppo fonico e video colori, 1 pulsante singolo e scatola da incasso (codice 2CSV1002CE)
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 1 Alimentatore 25VA cod. 2CSV1008AC

Kit per impianti citofonici e videocitofonici

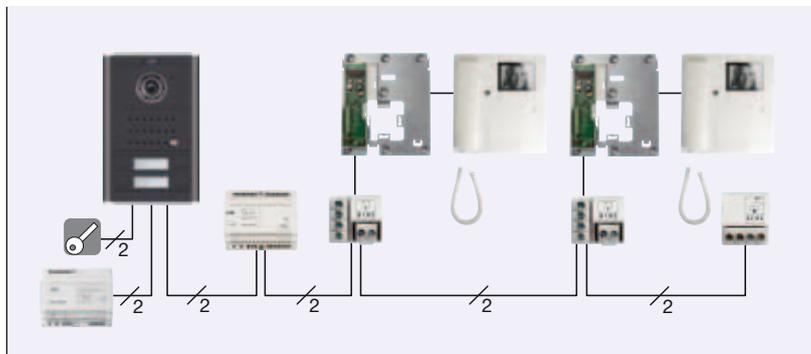


Kit videocitofonico Bus 2 fili b/n bifamiliare Cod. 2CSV5008KT

Descrizione

Il Kit comprende:

- 2 Videocitofoni b/n cod. 2CSV4002VD
- 2 Staffe per monitor cod. 2CSV4000AC
- 1 posto esterno completo di gruppo fonico e video b/n, 2 pulsanti singoli e scatola da incasso (codice 2CSV1002CE)
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 2 Derivatori a 1 uscita cod. 2CSV4020AC
- 1 Dispositivo di fine linea cod. 2CSV4023AC
- 1 Alimentatore 25VA cod. 2CSV1008AC

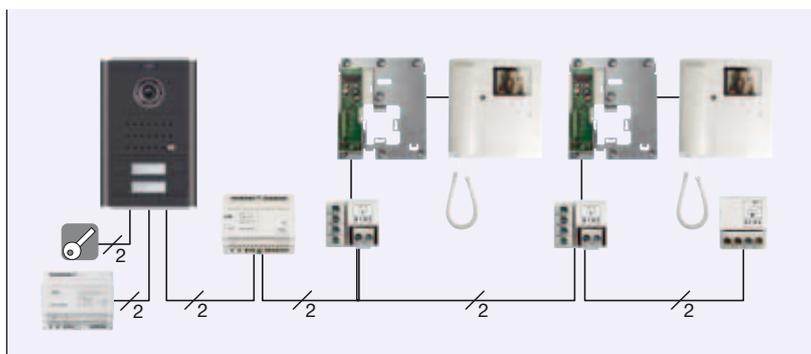

Kit videocitofonico Bus 2 fili a colori bifamiliare Cod. 2CSV5005KT

Descrizione

Il Kit comprende:

- 2 Videocitofoni a colori cod. 2CSV4001VD
- 2 Staffe per monitor cod. 2CSV4001AC
- 1 posto esterno completo di gruppo fonico e video colori, 2 pulsanti singoli e scatola da incasso (codice 2CSV1002CE)
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 2 Derivatori a 1 uscita cod. 2CSV4020AC
- 1 Dispositivo di fine linea cod. 2CSV4023AC
- 1 Alimentatore 25VA cod. 2CSV1008AC

StartKit per impianti citofonici e videocitofonici



StartKit citofonico Bus 2 fili Cod. 2CSV5003KT

Descrizione

Lo StartKit comprende:

- 1 Citofono cod. 2CSV4001TD
- 1 Modulo audio cod. 2CSV4002PD
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 1 Derivatore a 4 uscite cod. 2CSV4021AC
- 1 Dispositivo di fine linea cod. 2CSV4023AC
- 1 Alimentatore 25 VA codice 2CSV1008AC




StartKit videocitfonico Bus 2 fili b/n Cod. 2CSV5009KT

Descrizione

Lo StartKit comprende:

- 1 Videocitfono b/n cod. 2CSV4002VD
- 1 Staffa per monitor cod. 2CSV4001AC
- 1 Modulo video b/n cod. 2CSV4005PD
- 1 Modulo audio cod. 2CSV4002PD
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 1 Derivatore a 4 uscite cod. 2CSV4021AC
- 1 Dispositivo di fine linea cod. 2CSV4023AC
- 1 Alimentatore 25 VA codice 2CSV1008AC

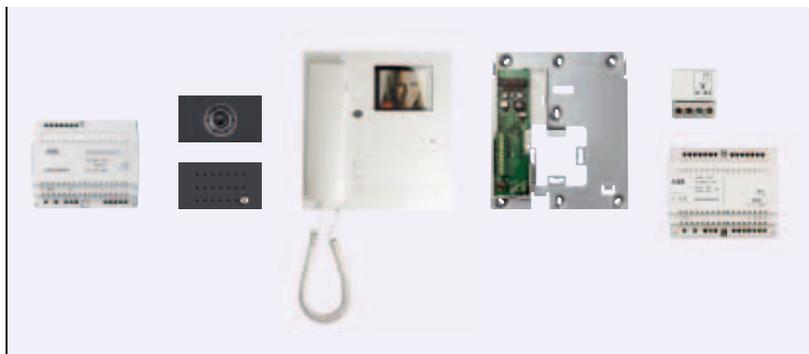

StartKit videocitfonico Bus 2 fili a colori Cod. 2CSV5006KT

Descrizione

Lo StartKit comprende:

- 1 Videocitfono a colori cod. 2CSV4001VD
- 1 Staffa per monitor cod. 2CSV4001AC
- 1 Modulo video colore cod. 2CSV4003PD
- 1 Modulo audio cod. 2CSV4002PD
- 1 Alimentatore BUS 2Line cod. 2CSV4002AC
- 1 Derivatore a 4 uscite cod. 2CSV4021AC
- 1 Dispositivo di fine linea cod. 2CSV4023AC
- 1 Alimentatore 25 VA codice 2CSV1008AC

Abbinamento dei posti esterni ai relativi accessori

Posto esterno	Scatola incasso	Visiera per scatola da incasso	Scatola sporgente	Visiera per scatola sporgenti	Scatola angolare	Moduli
con 1 - 2 file di pulsanti						
2CSV4001PE	2CSV1001CE	2CSV1001VI	2CSV4001CE	2CSV1001VI	2CSV1038CE	2CSV4001PA
2CSV4002PE		2CSV1010VI		2CSV1010VI		2CSV4002PA
2CSV4033PE		2CSV1019VI		2CSV1019VI		2CSV4002PD
2CSV4034PE						2CSV4003PD
2CSV4017PE	2CSV1002CE	2CSV1002VI	2CSV4002CE	2CSV1031VI	2CSV1039CE	2CSV4001PA
2CSV4018PE		2CSV1011VI		2CSV1040VI		2CSV4002PA
2CSV4049PE		2CSV1020VI		2CSV1049VI		2CSV4002PD
2CSV4050PE						2CSV4003PD
con 3 - 4 file di pulsanti						
2CSV4003PE	2CSV1002CE	2CSV1002VI	2CSV4002CE	2CSV1031VI	2CSV1039CE	2CSV4001PA
2CSV4004PE		2CSV1011VI		2CSV1040VI		2CSV4002PA
2CSV4035PE		2CSV1020VI		2CSV1049VI		2CSV4002PD
2CSV4036PE						2CSV4003PD
2CSV4019PE	2CSV1003CE	2CSV1003VI	2CSV4003CE	2CSV1032VI	2CSV1040CE	2CSV4001PA
2CSV4020PE		2CSV1012VI		2CSV1041VI		2CSV4002PA
2CSV4051PE		2CSV1021VI		2CSV1050VI		2CSV4002PD
2CSV4052PE						2CSV4003PD
con 5 - 6 file di pulsanti						
2CSV4005PE	2CSV1003CE	2CSV1003VI	2CSV4003CE	2CSV1032VI	2CSV1040CE	2CSV4001PA
2CSV4006PE		2CSV1012VI		2CSV1041VI		2CSV4002PA
2CSV4037PE		2CSV1021VI		2CSV1050VI		2CSV4002PD
2CSV4038PE						2CSV4003PD
2CSV4021PE	2CSV1004CE	2CSV1004VI	2CSV4004CE	2CSV1033VI	2CSV1041CE	2CSV4001PA
2CSV4022PE		2CSV1013VI		2CSV1042VI		2CSV4002PA
2CSV4053PE		2CSV1022VI		2CSV1051VI		2CSV4002PD
2CSV4054PE						2CSV4003PD
con 7 - 8 file di pulsanti						
2CSV4007PE	2CSV1004CE	2CSV1004VI	2CSV4004CE	2CSV1033VI	2CSV1041CE	2CSV4001PA
2CSV4008PE		2CSV1013VI		2CSV1042VI		2CSV4002PA
2CSV4039PE		2CSV1022VI		2CSV1051VI		2CSV4002PD
2CSV4040PE						2CSV4003PD
2CSV4023PE	2CSV1005CE	2CSV1005VI	2CSV4005CE	2CSV1034VI	2CSV1042CE	2CSV4001PA
2CSV4024PE		2CSV1014VI		2CSV1043VI		2CSV4002PA
2CSV4055PE		2CSV1023VI		2CSV1052VI		2CSV4002PD
2CSV4056PE						2CSV4003PD

Abbinamento dei posti esterni ai relativi accessori

Posto esterno	Scatola incasso	Visiera per scatola da incasso	Scatola sporgente	Visiera per scatola sporgenti	Scatola angolare	Moduli
con 9 - 10 file di pulsanti						
2CSV4008PE	2CSV1005CE	2CSV1005VI	2CSV4005CE	2CSV1034VI	2CSV1042CE	2CSV4001PA
2CSV4010PE		2CSV1014VI		2CSV1043VI		2CSV4002PA
2CSV4041PE		2CSV1023VI		2CSV1052VI		2CSV4002PD
2CSV4042PE						2CSV4003PD
2CSV4001PK	2CSV1005CE	2CSV1005VI	2CSV4005CE	2CSV1034VI	2CSV1042CE	
2CSV4002PK		2CSV1014VI		2CSV1043VI		
2CSV4003PK		2CSV1023VI		2CSV1052VI		
2CSV4004PK						
2CSV4005PK	2CSV1006CE	2CSV1006VI	2CSV4006CE	2CSV1035VI	2CSV1043CE	2CSV4001PA
2CSV4006PK		2CSV1015VI		2CSV1044VI		2CSV4002PA
2CSV4007PK		2CSV1024VI		2CSV1053VI		2CSV4002PD
2CSV4025PE						2CSV4003PD
2CSV4026PE	2CSV1006CE	2CSV1015VI	2CSV4006CE	2CSV1044VI	2CSV1043CE	2CSV4001PA
2CSV4057PE		2CSV1015VI		2CSV1044VI		2CSV4002PA
2CSV4058PE		2CSV1024VI		2CSV1053VI		2CSV4002PD
						2CSV4003PD
con 11 - 12 file di pulsanti						
2CSV4011PE	2CSV1006CE	2CSV1006VI	2CSV4006CE	2CSV1035VI	2CSV1043CE	2CSV4001PA
2CSV4012PE		2CSV1015VI		2CSV1044VI		2CSV4002PA
2CSV4043PE		2CSV1024VI		2CSV1053VI		2CSV4002PD
2CSV4044PE						2CSV4003PD
2CSV4027PE	2CSV1007CE	2CSV1007VI	2CSV4007CE	2CSV1036VI	2CSV1044CE	2CSV4001PA
2CSV4028PE		2CSV1016VI		2CSV1045VI		2CSV4002PA
2CSV4059PE		2CSV1025VI		2CSV1054VI		2CSV4002PD
2CSV4060PE						2CSV4003PD
con 13 - 14 file di pulsanti						
2CSV4013PE	2CSV1007CE	2CSV1007VI	2CSV4007CE	2CSV1036VI	2CSV1044CE	2CSV4001PA
2CSV4014PE		2CSV1016VI		2CSV1045VI		2CSV4002PA
2CSV4045PE		2CSV1025VI		2CSV1054VI		2CSV4002PD
2CSV4046PE						2CSV4003PD
2CSV4029PE	2CSV1008CE	2CSV1008VI	2CSV4008CE	2CSV1037VI	2CSV1045CE	2CSV4001PA
2CSV4030PE		2CSV1017VI		2CSV1046VI		2CSV4002PA
2CSV4061PE		2CSV1026VI		2CSV1055VI		2CSV4002PD
2CSV4062PE						2CSV4003PD
con 15 - 16 file di pulsanti						
2CSV4015PE	2CSV1008CE	2CSV1008VI	2CSV4008CE	2CSV1037VI	2CSV1045CE	2CSV4001PA
2CSV4016PE		2CSV1017VI		2CSV1046VI		2CSV4002PA
2CSV4047PE		2CSV1026VI		2CSV1055VI		2CSV4002PD
2CSV4048PE						2CSV4003PD
2CSV4031PE	2CSV1009CE	2CSV1009VI	2CSV4009CE	2CSV1038VI	2CSV1046CE	2CSV4001PA
2CSV4032PE		2CSV1018VI		2CSV1047VI		2CSV4002PA
2CSV4063PE		2CSV1027VI		2CSV1056VI		2CSV4002PD
2CSV4064PE						2CSV4003PD

Criterio di scelta dei componenti per impianto citofonico con 1 ingresso audio con pulsantiera e 1 montante audio

N. chiamate	2CSV5001KT	2CSV5002KT	2CSV5003KT	2CSV4021AC	2CSV4001TD	2CSV4002PA	2CSV1001CE	2CSV1002CE	2CSV1003CE	2CSV1004CE	2CSV1005CE	2CSV1006CE	2CSV1007CE	2CSV1008CE	2CSV1010CE
1	1														
2		1													
3			1		2			1							
4			1		3			1							
5			1	1	4				1						
6			1	1	5				1						
7			1	1	6					1					
8			1	1	7					1					
9			1	2	8						1				
10			1	2	9						1				
11			1	2	10							1			
12			1	2	11							1			
13			1	3	12								1		
14			1	3	13								1		
15			1	3	14									1	
16			1	3	15									1	
17			1	4	16	1					2				1
18			1	4	17	1					2				1
19			1	4	18	1					2				1
20			1	4	19	1					2				1
21			1	5	20	1						2			1
22			1	5	21	1						2			1
23			1	5	22	1						2			1
24			1	5	23	1						2			1
25			1	6	24	1							2		1
26			1	6	25	1							2		1
27			1	6	26	1							2		1
28			1	6	27	1							2		1
29			1	7	28	1								2	1
30			1	7	29	1								2	1
31			1	7	30	1								2	1
32			1	7	31	1								2	1
33			1	8	32	2						3			2
34			1	8	33	2						3			2
35			1	8	34	2						3			2
36			1	8	35	2						3			2
37			1	9	36	2							3		2
38			1	9	37	2							3		2
39			1	9	38	2							3		2
40			1	9	39	2							3		2

Criterio di scelta dei componenti per impianto citofonico con 1 ingresso audio con pulsantiera e 1 montante audio

N. chiamate	2CSV4001PE 1 pulsante	2CSV4002PE 2 pulsanti	2CSV4003PE 3 pulsanti	2CSV4004PE 4 pulsanti	2CSV4005PE 5 pulsanti	2CSV4006PE 6 pulsanti	2CSV4007PE 7 pulsanti	2CSV4008PE 8 pulsanti	2CSV4009PE 9 pulsanti	2CSV4010PE 10 pulsanti	2CSV4011PE 11 pulsanti	2CSV4012PE 12 pulsanti	2CSV4013PE 13 pulsanti	2CSV4014PE 14 pulsanti	2CSV4015PE 15 pulsanti	2CSV4016PE 16 pulsanti
1																
2																
3			1													
4				1												
5					1											
6						1										
7							1									
8								1								
9									1							
10										1						
11											1					
12												1				
13													1			
14														1		
15															1	
16																1
17									2							
18									2							
19										2						
20										2						
21											2					
22											2					
23												2				
24												2				
25													2			
26													2			
27														2		
28														2		
29															2	
30															2	
31																2
32																2
33											3					
34												3				
35												3				
36												3				
37													3			
38													3			
39													3			
40														3		


Criterio di scelta dei componenti per impianto videocitofonico con 1 ingresso audio/video b/n con pulsantiera e 1 montante audio/video

N. chiamate	2CSV5007KT	2CSV5008KT	2CSV5009KT	2CSV4021AC	2CSV4002VD 2CSV4000AC	2CSV4002PA	2CSV1002CE	2CSV1003CE	2CSV1004CE	2CSV1005CE	2CSV1006CE	2CSV1007CE	2CSV1008CE	2CSV1009CE	2CSV1010CE
1	1														
2		1													
3			1		2			1							
4			1		3			1							
5			1	1	4				1						
6			1	1	5				1						
7			1	1	6					1					
8			1	1	7					1					
9			1	2	8						1				
10			1	2	9						1				
11			1	2	10							1			
12			1	2	11							1			
13			1	3	12								1		
14			1	3	13								1		
15			1	3	14									1	
16			1	3	15									1	
17			1	4	16	2					2				1
18			1	4	17	2					2				1
19			1	4	18	2					2				1
20			1	4	19	2					2				1
21			1	5	20	2						2			1
22			1	5	21	2						2			1
23			1	5	22	2						2			1
24			1	5	23	2						2			1
25			1	6	24	2							2		1
26			1	6	25	2							2		1
27			1	6	26	2							2		1
28			1	6	27	2							2		1
29			1	7	28	2								2	1
30			1	7	29	2								2	1
31			1	7	30	2								2	1
32			1	7	31	2								2	1
33			1	8	32	4						3			2
34			1	8	33	4						3			2
35			1	8	34	4						3			2
36			1	8	35	4						3			2
37			1	9	36	4							3		2
38			1	9	37	4							3		2
39			1	9	38	4							3		2
40			1	9	39	4							3		2

Criterio di scelta dei componenti per impianto videocitofonico con 1 ingresso audio/video b/n con pulsantiera e 1 montante audio/video

N. chiamate	2CSV4017PE 1 pulsante	2CSV4018PE 2 pulsanti	2CSV4019PE 3 pulsanti	2CSV4020PE 4 pulsanti	2CSV4021PE 5 pulsanti	2CSV4022PE 6 pulsanti	2CSV4023PE 7 pulsanti	2CSV4024PE 8 pulsanti	2CSV4025PE 9 pulsanti	2CSV4026PE 10 pulsanti	2CSV4027PE 11 pulsanti	2CSV4028PE 12 pulsanti	2CSV4029PE 13 pulsanti	2CSV4030PE 14 pulsanti	2CSV4031PE 15 pulsanti	2CSV4032PE 16 pulsanti
1																
2																
3			1													
4				1												
5					1											
6						1										
7							1									
8								1								
9									1							
10										1						
11											1					
12												1				
13													1			
14														1		
15															1	
16																1
17									2							
18									2							
19										2						
20										2						
21											2					
22											2					
23												2				
24												2				
25													2			
26													2			
27														2		
28														2		
29															2	
30															2	
31																2
32																2
33											3					
34												3				
35												3				
36												3				
37													3			
38														3		
39															3	
40																3

 Criterio di scelta dei componenti per impianto videocitofonico con 1 ingresso audio/video colore con pulsantiera e 1 montante audio/video

N. chiamate	2CSV5004KT	2CSV5005KT	2CSV5006KT	2CSV4021AC	2CSV4001VD 2CSV4001AC	2CSV4002PA	2CSV1002CE	2CSV1003CE	2CSV1004CE	2CSV1005CE	2CSV1006CE	2CSV1007CE	2CSV1008CE	2CSV1009CE	2CSV1010CE	
																
1	1															
2		1														
3			1		2			1								
4			1		3			1								
5			1	1	4				1							
6			1	1	5				1							
7			1	1	6					1						
8			1	1	7					1						
9			1	2	8						1					
10			1	2	9						1					
11			1	2	10							1				
12			1	2	11							1				
13			1	3	12								1			
14			1	3	13								1			
15			1	3	14									1		
16			1	3	15									1		
17			1	4	16	2					2					1
18			1	4	17	2					2					1
19			1	4	18	2					2					1
20			1	4	19	2					2					1
21			1	5	20	2						2				1
22			1	5	21	2						2				1
23			1	5	22	2						2				1
24			1	5	23	2						2				1
25			1	6	24	2							2			1
26			1	6	25	2							2			1
27			1	6	26	2							2			1
28			1	6	27	2							2			1
29			1	7	28	2								2		1
30			1	7	29	2								2		1
31			1	7	30	2								2		1
32			1	7	31	2								2		1
33			1	8	32	4						3				2
34			1	8	33	4						3				2
35			1	8	34	4						3				2
36			1	8	35	4						3				2
37			1	9	36	4							3			2
38			1	9	37	4							3			2
39			1	9	38	4							3			2
40			1	9	39	4							3			2

Criterio di scelta dei componenti per impianto videocitofonico con 1 ingresso audio/video colore con pulsantiera e 1 montante audio/video

N. chiamate	2CSV4017PE 1 pulsante	2CSV4018PE 2 pulsanti	2CSV4019PE 3 pulsanti	2CSV4020PE 4 pulsanti	2CSV4021PE 5 pulsanti	2CSV4022PE 6 pulsanti	2CSV4023PE 7 pulsanti	2CSV4024PE 8 pulsanti	2CSV4025PE 9 pulsanti	2CSV4026PE 10 pulsanti	2CSV4027PE 11 pulsanti	2CSV4028PE 12 pulsanti	2CSV4029PE 13 pulsanti	2CSV4030PE 14 pulsanti	2CSV4031PE 15 pulsanti	2CSV4032PE 16 pulsanti
1																
2																
3			1													
4				1												
5					1											
6						1										
7							1									
8								1								
9									1							
10										1						
11											1					
12												1				
13													1			
14														1		
15															1	
16																1
17									2							
18									2							
19										2						
20										2						
21											2					
22											2					
23												2				
24												2				
25													2			
26													2			
27														2		
28														2		
29															2	
30															2	
31																2
32																2
33											3					
34												3				
35												3				
36												3				
37													3			
38														3		
39															3	
40																3

Posto esterno 2Line Ebony



Posto interno 2Line Ivory



Contatti

ABB SACE

Una divisione di ABB S.p.A.

Serie civili, Home & Building automation

Viale dell'Industria, 18

20010 Vittuone (MI)

Tel.: 02 9034 1

Fax: 02 9034 7609

bol.it.abb.com

www.abb.com

Dati e immagini non sono impegnativi. In funzione dello sviluppo tecnico e dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare il contenuto di questo documento senza alcuna notifica.

Copyright 2011 ABB. All right reserved.

2CSC600609E0902 - 01/2011 - 2.000