


PÄÄMAADOITUSKISKO
(Ei keskuksessa)

○	Potentiaalitasaus, yleiskaapeli	MK 6 kevi
○	Potentiaalitasaus, antennivahv.	MK 6 kevi
○	Potentiaalitasaus, putkistot	MK 6 kevi
○	Potentiaalitasaus, betoniteräkset	MK 6 kevi
○	Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
○	Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
○	Suojajohdin	MK 6 kevi


Laji	MAATILAKESKUS	
Tyyppi	MT12K18-OS	
Sähkö nro	3405675	
I _{nA} = 125A	U _n = 400V	
P _n =	P _h =	
Koteloointi	IP 34	Valm.vuosi

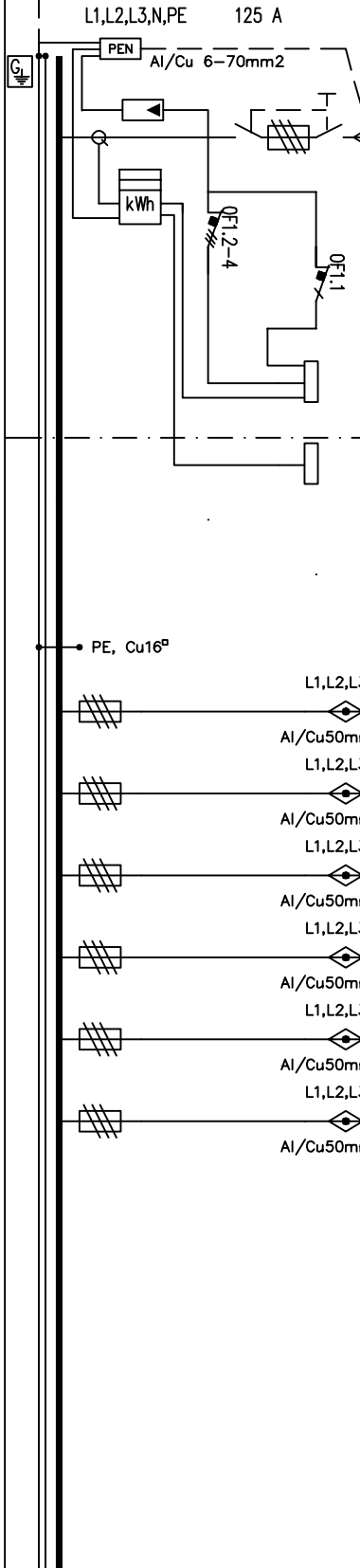

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm ²	Liitin nro:	
					N	PE
	Ylijännitesuojat OVRT23L40275PQS					
	Syöttöliittimet Al/Cu 25-120mm2					
	Kytkinvaroke OS125	/125				
	Virtamuuntajat 125/5A LK 0,2S					
OF1.2-4	Jännitesulakkeet		B10A			
OF1.1	Tariffi ohjaus		B10A			
X1	Mittausviliittimet					
X2	Ohjausviliittimet	22,23,32,33				
1			/63			
2			/63			
3			/63			
4			/63			
5			/63			
6			/63			

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	20 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	620 mm
Korkeus:	2100 mm
Syvyys :	240 mm

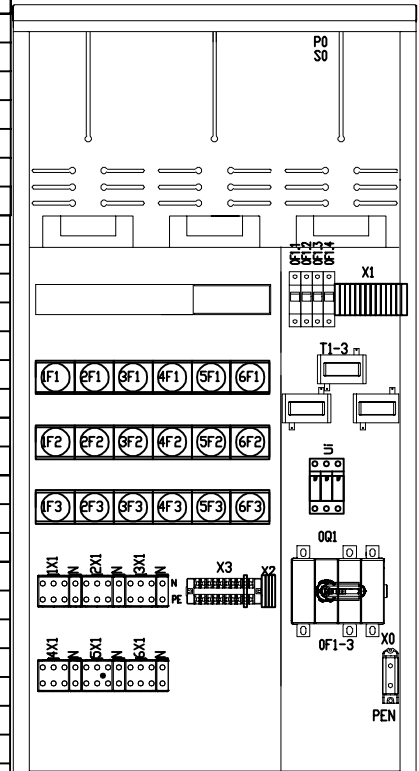

Erikseen tilattava teräsjalusta
sno 34 056 77

LÄHTÖ:
HTC-17 läpivientimahdollisuudet:
9 kpl 18mm-30mm tai 10mm - 14mm
4 kpl 10mm - 15mm
4 kpl 5mm - 10mm

Työ nro	Ark. koodi	MT12K18-OS-B	KESKUS	MK 1	Työpiiri:
Pvm.	Suunn.	PP	PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Loppupiiri.
29.11.2019	Tark.	JKE	Hyv.	ABB	Tall.koodi 3405675-K
Rakennuskohde					Lehti 01 Lehdestä 02
					Piirustus nro

