


03/2019

ABB Tenton® -kalustesarja

KNX-painikkeet, huonetermostaatit sekä huonetermostaatit hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturilla

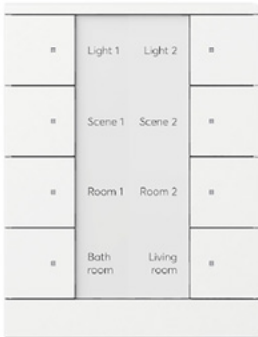

01



02

01 SB/U8.0.1-84
02 SBR/U10.0.1-84

Tenton-kalustesarjassa on painikkeita, painikkeita huonetermostaatilla tai huonetermostaatin orjatoiminnolla. Huonetermostaatti saatavana myös varustettuna hiilidioksidi- ja ilmankosteusanturilla. Termostaattiset kalusteet ovat varustettu valaistulla ja selkeällä LCD-näytöllä. Orjatermostaattikalusteet toimivat käyttöpaneelina erilliselle säätimelle, esimerkiksi venttiili- ja puhallinkonvektorisäätimet. Painikkeet ovat varustettu RGB-LED-merkkivaloilla.

Tenton-anturit ovat kehitetty vastaamaan nykyaikaisten rakennuksien vaatimuksia. Uudet kalusteet ovat selkeitä ja yksinkertaisia käyttää.

Kaikissa kalusteissa on lisäksi myös lämpötila-anturi. Kalusteet ovat asennettavissa kojerasiaan tai pintaan, käyttäen pinta-asennuskehysiä. Väyläliityntä on integroitu.

Ominaisuudet:

- Reilun kokoiset painikkeet ja merkintäkentät
- Asennettavissa uppoon ja pintaan
- Integroitu väyläliityntä ja lämpötila-anturi
- RGB-LED-merkkivalot painikkeissa



Tuotetiedot



8- ja 12-osaiset painiketaulut

KNX-painiketaulu RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä.

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
SB/U8.0.1-84	28 146 08	8-osainen painiketaulu, valkoinen	1
SB/U12.0.1-84	28 146 09	12-osainen painiketaulu, valkoinen	1



6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla

Huonetermostaatti LCD-näytöllä lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä.

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
SBR/U6.0.1-84	28 146 04	6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, valkoinen	1
SBR/U10.0.1-84	28 146 05	10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, valkoinen	1



6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, orja-toiminnolla

Huonetermostaatti orja-toiminnolla, LCD-näytöllä lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä.

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
SBS/U6.0.1-84	28 146 02	6-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, valkoinen	1
SBS/U10.0.1-84	28 146 03	10-osainen painiketaulu, termostaatti orja-toiminnolla, valkoinen	1



6- ja 10-osaiset painiketaulut huonetermostaatilla, CO₂ ja ilmankosteusanturilla

Huonetermostaatti CO₂ ja ilmankosteusanturilla LCD-näytöllä lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, RGB-merkkivalolla, lämpötila-anturilla ja väyläliitynnällä. Painiketaulussa linssillinen merkintäkenttä. Asennus kojerasian päälle tai pintaan käyttäen pinta-asennuskehystä.

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
SBC/U6.0.1-84	28 146 06	6-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO ₂ ja rh%, valkoinen	1
SBC/U10.0.1-84	28 146 07	10-osainen painiketaulu huonetermostaatilla, CO ₂ ja rh%, valkoinen	1



Pintakehykset ABB Tenton®-kalusteille

Tenton-kalusteiden pinta-asennuskehykset.

SAS/A.0.1-84 mitat: 116 x 90 mm.

SAB/A.0.1-84 mitat: 166 x 90 mm.

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
SAS/A.0.1-84	28 146 10	Pintakehys 6/8-os painiketaululle, valkoinen	1
SAB/A.0.1-84	28 146 11	Pintakehys 10/12-os painiketaululle, valkoinen	1