


# CEM de Niessen

## Caja de suelo

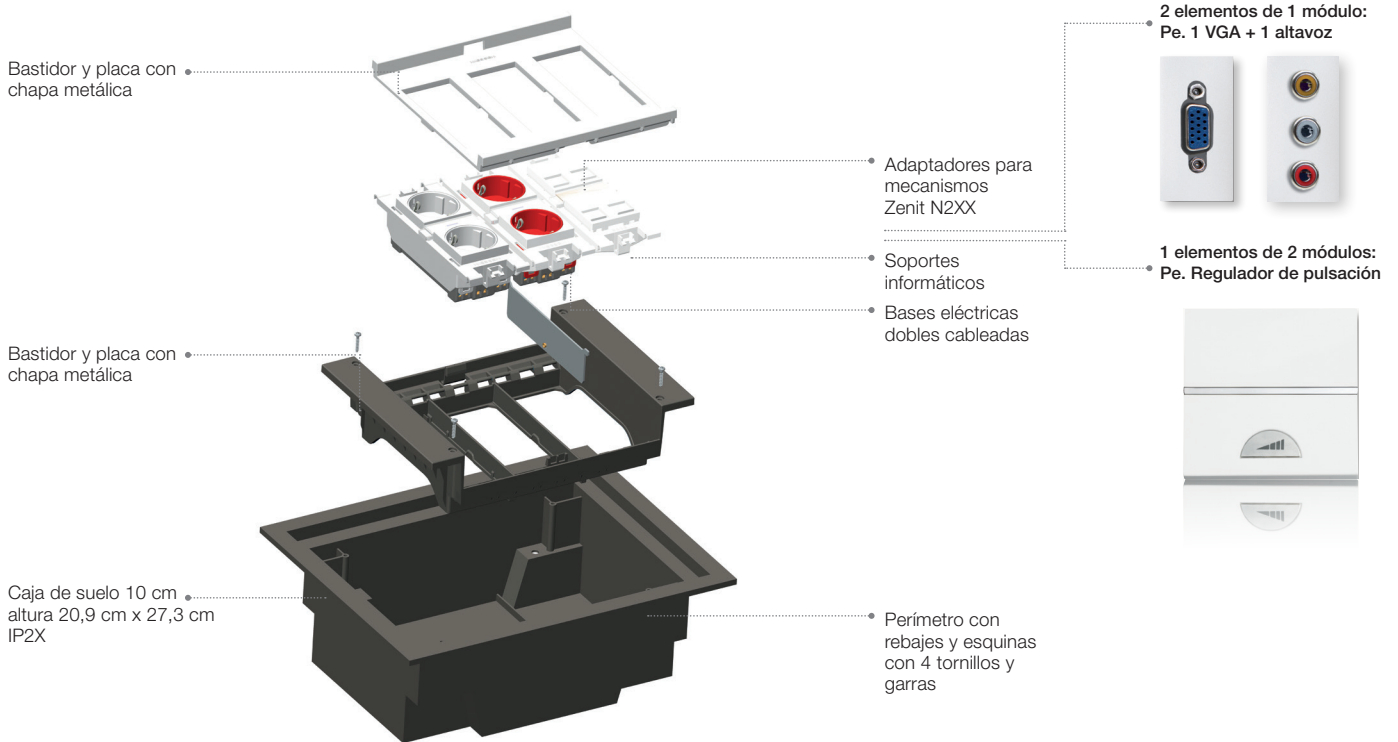

### Caja de suelo de 3 columnas con 2 Bases + 2 Bases rojas + 4 RJ45

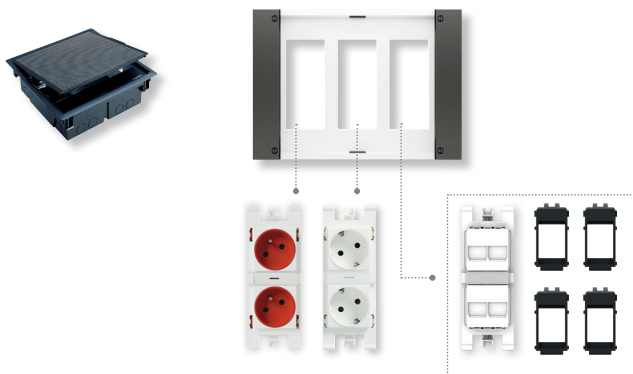


Tabla	Uds	Referencia	Descripción
Cubeta	1	T1393	Caja de suelo 3 columnas con alojamiento
Placa	1	T1373 BL	Placa 3 columnas para caja de suelo
Mecanismos	1	T1088 BL	Base enchufe doble 2P+ TT
Mecanismos	1	T1088 RJ	Base enchufe roja doble 2P+ TT
Mecanismos	1	T1016.4 BL	Soporte conectores inform. 4 ventanas con persiana
Mecanismos	4	2016	Soporte para sistema Keystone, 3M y AMP

### Caja de suelo para hormigón de 3 columnas con 2 Bases + 2 RJ45 + Salida cable + USB Cargador

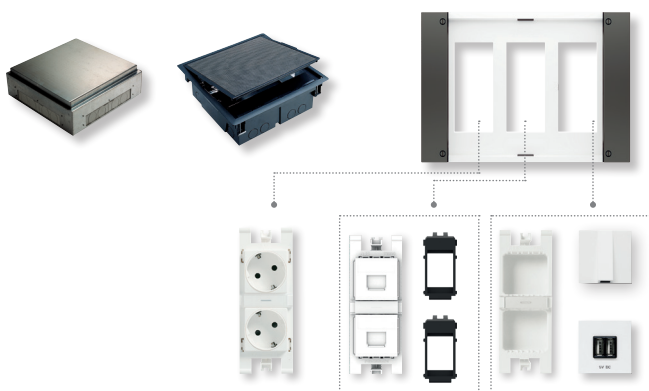


Tabla	Uds	Referencia	Descripción
Cubeta	1	T1393.9	Cubeta metálica para pavimento
Caja	1	T1393	Caja de suelo 3 columnas con alojamiento
Placa	1	T1373 BL	Placa 3 columnas para caja de suelo
Mecanismos	2	T1088 BL	Base enchufe doble 2P+ TT
Mecanismos	1	T1016.3 BL	Soporte conectores inform. 2 ventanas c/pers
Mecanismos	2	2016	Soporte para sistema Keystone, 3M y AMP
Mecanismos	1	T1000	Adaptador mecanismos modulares
Mecanismos	1	N2207 BL	Salida de cable 2 Módulos
Mecanismos	1	N2285 BL	Cargador USB simple 1,5A



# CEM de Niessen

## Caja de suelo







 
 
 
 






T1XX sólo compatibles con T1XX y N2XX

Configura la solución en 3 pasos:
































### 1. ELIGE EL TIPO DE INSTALACIÓN

	Suelo técnico	Suelo de hormigón
Placa	 Placa 3 columnas T1373BL	 Placa 3 columnas T1373BL
Zócalo	 Caja de alojamiento T1393  Caja con tapa inox T1393.1	 Caja de alojamiento T1393  Caja con tapa inox T1393.1
Cubiertas		 Cubeta metálica T1393.9

### 2. RELLENA CADA COLUMNA CON UNA BASE-SOPORTE DOBLE

	Bases doble de enchufe	Soportes informáticos sin toma				Adaptador C. DIN	Adaptador mecanismo
		2R45	4RJ45				
Bases	 2 BE T1088 BL/PL  2 BE SAI T1088 RJ/PP	 Plano s/per T1016.1 BL/PL  Plano c/per T1016.3 BL/PL	 Plano s/per T1016.2 BL/PL  Plano c/per T1016.4 BL/PL	 A 45° s/per T1016.5 BL/PL  A 45° c/per T1016.7 BL/PL	 A 45° s/per T1016.6 BL/PL  A 45° c/per T1016.8 BL/PL	 Adaptador DIN T1034 BL/PL	 Adaptador T1000
Accesorios	 Lámpara 6192 BL	 Keystone, 3M y AMP 2016	 Systimax 2016.1	 Panduit 2016.2	 R&M 2016.3		

### 3. ELIGE LOS MECANISMOS DE ZENIT INSERTABLES EN EL T1000

	1 Módulo ZENIT N2100	2 Módulos ZENIT N2200
Enchufes		 Enchufe SCHUKO pro. inf. N2288  Enchufe SCHUKO conex auto. N2288.6  Enchufe SCHUKO con tapa N2288.1  Enchufe SCHUKO bipolar N2203  Enchufe SCHUKO circuitos espec. N2288 NA/ND/RJ
Datos	 Toma TV tipo F N2150  Toma teléfono N2117.6  Tapa conector N2118.1	 Toma TV-R/SAT N2251.X  Toma de TL6 cont. N2217.6  Tapa 1 conector N2218.1  Tapa 2 conectores N2218.2
Voz	 2RCA N2155.2  3RCA N2155.3  Mini-jack N2155.4  VGA N2155.5  HDMI latiguillo N2155.7.1  USB latiguillo N2155.9.1	 Toma altavoz por borna N2257.1
Cargador USB	 Cargador USB N2185  Cargador USB N2185.2	 Cargador USB N2285
Varios	 Tapa ciega N2100  Salida de cable N2107  Portafusibles N2108  Zumbador N2119	 Tapa ciega N2200  Salida de cable N2207  Portafusibles N2208  Zumbador N2219  Protección magnet. y dif N2234.1, N2234.2, N2234.3

