

BRIO+


Bloc autonome d'évacuation à LED avec la fonction DBR (Dispositif de Balisage Renforcé)



Caractéristiques clés

- Design plat
- Gamme complète
- Large gamme d'accessoires
- NF environnement
- Supervision à distance avec l'application Naveo®Pro
- Durée de vie du produit de 10 ans, sous certaines conditions

01 Brio+ 60L A / DBR

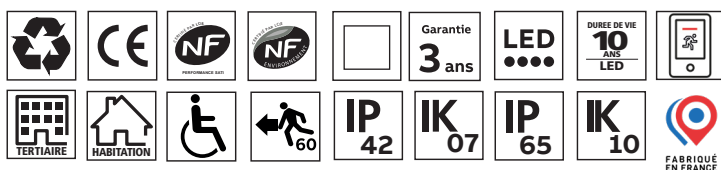

Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température ambiante	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Évacuation 1 heure + DBR								
BRIO+ 60L A / DBR	280 001	■						T12064
BRIO+ ET 60L A / DBR	280 002	■	NP	45	0°C à +40°C	1,4	230V- 50Hz	T12065
BRIO+ 60L COM / DBR	280 003	■						T12066
BRIO+ ET 60L COM / DBR	280 004	■						T12067

■ = Autotestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C - Gamme vendue avec ses trois étiquettes réglementaires PMR

Autonomie BAES/DBR : 1H / 12H + 5min - Intensité lumineuse du flash 100 lm

Accessoires

	Désignation	Références
	Boîtier d'interface	BI DBR 280 000
	Platine d'encastrement	Sans porte-étiquette 660 005-KAUFEL
		Avec porte-étiquette 660 004
	Kit directionnel	Blanc 660 001-KAUFEL
		Gris 660 002
		Noir 660 003
	Pictogramme	Étiquette PMR vers sortie aménagée et flèche 660 029
	Pictogramme	Étiquette PMR vers EAS et flèche 660 028

Dimensions

