

UniGear ZS1空气绝缘金属封闭开关设备


— 双层柜



- 结构紧凑, 空间利用率高, 一台双层柜可实现两台单层柜的基本功能
- 采用覆铝锌钢板, 框架无焊点
- 可耐受内部故障电弧
- 配置灵活, 不同功能单元组合, 可实现多种安装方案
- 可与UniGear ZS1直接拼接, 母线额定电流可达3150 A
- 完全符合IEC标准和中國国家标准, 并通过了船级社规定的试验
- 完善的机械安全闭锁
- 维护简易, 工作量小

技术数据

产品名称		UniGear ZS1双层开关柜
结构型式		铠装式
额定电压	[kV]	12
绝缘水平	[kV]	42/75
额定主母线电流 (40°C)	[A]	...3150
额定分支母线电流 (40°C)	[A]	...1600
额定短路开断电流	[kA]	...50
燃弧耐受电流	[kA]	...50
试验标准		IEC/GB
基本柜型	H[mm]	2698
外形尺寸	W[mm]	750/900
	D[mm]	1976

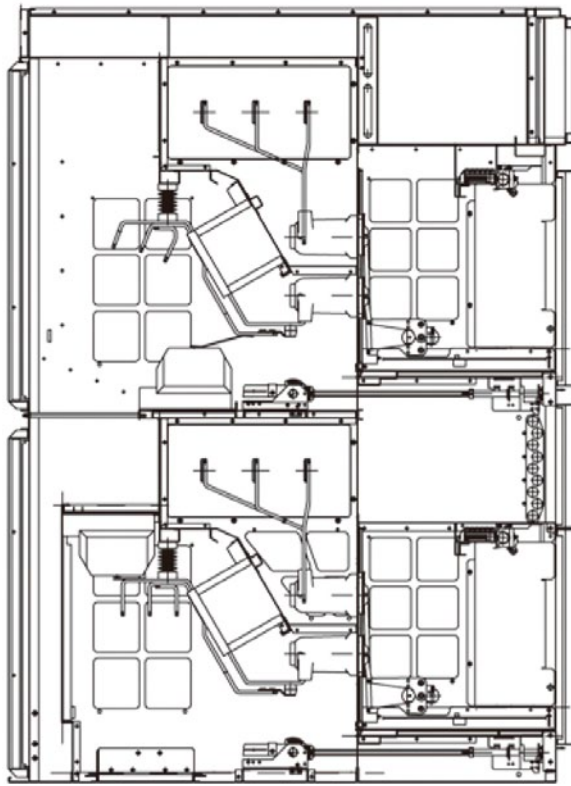

厦门ABB开关有限公司
 福建省厦门市翔安区舫山西二路885号
 邮编: 361101
 电话: 0592 602 6033
 传真: 0592 603 0505

ABB (中国) 客户服务热线
 电话: 800-820-9696 400-820-9696
 电邮: cn-ep-hotline@abb.com

www.abb.com.cn



© 2019 ABB, 版权所有。
 样本所载述的信息若有变更, 恕不另行通知,
 ABB拥有最终解释权。