



Komunikačná technika

Tadiaľ tečie informačná rieka. Dajte dátovému toku správny smer a kvalitu.



Zásuvka TV+R+SAT

Zásuvky na zakončenie rozvodov rozhlasového, televízneho a satelitného signálu.



Telefonní zásuvka

Tradičná zásuvka na pevné telefónne linky, stále použiteľná i v čase internetu.



Dátová zásuvka

Dátové zásuvky sú neoddeliteľnou súčasťou káblového systému. Inštalujú sa nielen v administratívnych budovách, ale i v rodinných domoch a bytoch.



Komunikačná zásuvka

V dnešnom digitálnom svete je komunikácia na prvom mieste. Pre rôzne druhy prepojenia sú v ponuke tri druhy zásuviek – USB, VGA a HDMI.

Dostupné v dizajnoch

- Classic
- Swing®
- Swing®L
- basic55®
- Tango®
- Levit®
- Levit®M
- Neo®
- Neo® Tech
- Element®
- Time®
- Time® Arbo
- future® linear
- solo®
- solo® carat
- alpha exclusive®
- impuls

Komunikačná technika

Anténne zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
 <p>TV+R</p> <p>Classic Swing® (L) basic55® Tango® Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Prístroj zásuvky televíznej a rozhlasovej</p> <p>– koncové (typové číslo EU 3503)</p> <p>– priebežné s odbočovacím útlmom 7 dB (typové číslo EU 3607)</p> <p>– priebežné s odbočovacím útlmom 10 dB (typové číslo EU 3610)</p> <p>– priebežné s odbočovacím útlmom 14 dB (typové číslo EU 3614)</p> <p>Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ω Pre koaxiálne káble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.</p> <p>Vstavaná hĺbka: 23,5 mm Upevnenie skrutkami a rozperkami. Technické údaje – pozrite stranu 578.</p>		<p>5011-A3503</p> <p>5011-A3607</p> <p>5011-A3610</p> <p>5011-A3614</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	
				1 2 3 4 5 6 7 8	
	TV+R+SAT	<p>Prístroj zásuvky televíznej, rozhlasovej a satelitnej</p> <p>– koncové (typové číslo EU 3303)</p> <p>Umožňuje prechod prúdu 500 mA DC a tónového signálu 22 kHz pre napájanie a ovládanie LNB.</p> <p>Menovitá impedancia vstupov a výstupov: 75 Ω Pre koaxiálne káble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.</p> <p>Vstavaná hĺbka: 23,5 mm Upevnenie skrutkami a rozperkami. Technické údaje – pozrite stranu 578.</p>		<p>5011-A3303</p>	1
				1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

Komunikačná technika



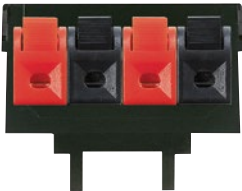




Telefónne zásuvky • Zásuvky ISDN

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
TZ-Aa	Prístroj zásuvky telefónnej jednonásobnej Bez kontroly celistvosti slučky.		5013U-A00103	10	
Classic Swing® (L) Tango® Element® Time® (Arbo)	Skrutkové svorky pre vodiče max. 1,5 mm ² (16AWG). 200 mA, 200 V _{ef}		1 2 3 4 5 6 7 8		
TZ-1A2Aa	Prístroj zásuvky telefónnej dvojnásobnej Bez kontroly celistvosti slučky.		5013U-A00105	10	
Classic Tango® Element® Time® (Arbo)	Skrutkové svorky pre vodiče max. 1,5 mm ² (16AWG). 200 mA, 200 V _{ef}		1 2 3 4 5 6 7 8		
ISDN-1k	Prístroj zásuvky ISDN koncovej jednonásobnej		5013U-A00151	5/1	
Tango® Element® Time® (Arbo)	Skrutkové svorky pre vodiče max. 0,75 mm ² (18AWG). 200 mA, 130 V		1 2 3 4 5 6 7 8		
ISDN-2p	Prístroj zásuvky ISDN priebežnej dvojnásobnej		5013U-A00152	5/1	
Tango® Element® Time® (Arbo)	Skrutkové svorky pre vodiče max. 0,75 mm ² (18AWG). 200 mA, 130 V		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

Komunikačná technika

Reproduktorové zásuvky

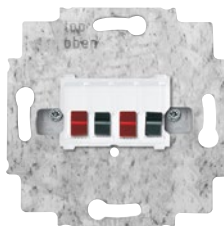
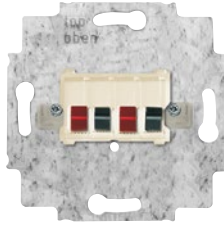




Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
 <p>Pre dizajn</p> <p>5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 ..</p> <p>Swing® (L) Tango® Levit® (M)</p>	<p>Technické údaje</p> <p>Svorka reproduktorová</p> <p>– čierny rozlišovací krúžok – červený rozlišovací krúžok</p> <p>Vodič sa pripája spájkovaním.</p> <p>Prierez pripájacích vodičov: max. 12 mm²</p>	<p>biela biela</p>	<p>Kompletnosť</p> <p>1479190-3 1479191-3</p>	<p>10/1 10/1</p>
 <p>Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Maska nosná so svorkami ²²⁾</p> <p>Dve reproduktorové svorky. Pre monofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014A-A03012	10
 <p>Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Maska nosná so svorkami ²²⁾</p> <p>Štyri reproduktorové svorky. Pre stereofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014A-A03024	10
 <p>Neo® (Tech)</p>	<p>Maska nosná so svorkami ²²⁾</p> <p>Dve reproduktorové svorky. Pre monofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014M-A03012	10/1
 <p>Neo® (Tech)</p>	<p>Maska nosná so svorkami ²²⁾</p> <p>Štyri reproduktorové svorky. Pre stereofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014M-A03024	10/1
 <p>Element® Time® (Arbo)</p>	<p>Maska nosná so svorkami ²²⁾</p> <p>Dve reproduktorové svorky. Pre monofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014E-A03012	10/1
 <p>Element® Time® (Arbo)</p>	<p>Maska nosná so svorkami ²²⁾</p> <p>Štyri reproduktorové svorky. Pre stereofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014E-A03024	10/1

Poznámky:

²²⁾ Svorky nie sú do masky namontované.

Komunikačná technika







Reproduktorové a komunikačné zásuvky

Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
basic55® Tango®, Levit® (M) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Zásuvka reproduktorová stereofónna Bezskrútkové pripojenie vodičov od reproduktora (odpružené svorky). Svorky na pripojenie vodičov od zosilňovača sú skrútkové. Farebne označené pólovanie vodičov. Prierez vodičov: max. 10 mm ² Vstavaná hĺbka: 25 mm Upevnenie skrútkami a rozperkami. Typové číslo: 0248/04-101	alpská biela	2CKA000230A0403	10/1	
basic55® Tango®, Levit® (M) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Zásuvka reproduktorová stereofónna Bezskrútkové pripojenie vodičov od reproduktora (odpružené svorky). Svorky na pripojenie vodičov od zosilňovača sú skrútkové. Farebne označené pólovanie vodičov. Prierez vodičov: max. 10 mm ² Vstavaná hĺbka: 25 mm Upevnenie skrútkami a rozperkami. Typové číslo: 0248/02-101	slonová kost	2CKA000230A0402	10/1	
basic55® Tango®, Levit® (M) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Zásuvka reproduktorová stereofónna Bezskrútkové pripojenie vodičov od reproduktora (odpružené svorky). Svorky na pripojenie vodičov od zosilňovača sú skrútkové. Farebne označené pólovanie vodičov. Prierez vodičov: max. 10 mm ² Vstavaná hĺbka: 25 mm Upevnenie skrútkami a rozperkami. Typové číslo: 0248/05-101	čierna	2CKA000230A0404	10/1	
basic55® Tango®, Levit® (M) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Zásuvka komunikačná HDMI S odľahčovacou sponou. Pre prenos digitálneho video a audio signálu s vysokým rozlíšením káblom HDMI. Napr. pre prepojenie satelitného prijímača, prehrávača DVD alebo Blue-ray médií k televízoru či monitoru s rozhraním HDMI. 1 zásuvka HDMI typu A, možnosť Full HD (1920 × 1080 pixelov) a 3D prevádzky. Skrútkové pripojenie 20-žilového kábla HDMI. Vstavaná hĺbka: 34 mm Odporúčaná dĺžka kábla: max. 5 m Je nutné tiež dodržať polomery ohybu kábla odporúčané výrobcom. Typové číslo: 0261/33-500		2CKA000230A0432	1	
basic55® Tango®, Levit® (M) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Zásuvka komunikačná USB S odľahčovacou sponou. Pre komunikáciu mobilných koncových zariadení pomocou USB kábla. Napr. pre pripojenie digitálneho fotoaparátu či kamery, počítačového príslušenstva (tlačiareň, skener, USB flash disk) a pod. 1 zásuvka USB 2.0 typu A. Skrútkové pripojenie 5-žilového kábla USB. Vstavaná hĺbka: 34 mm Je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja. Typové číslo: 0261/13-500		2CKA000230A0420	1	
basic55® Tango®, Levit® (M) Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	Zásuvka prepojovacia VGA S odľahčovacou sponou. Pre prenos analógového video signálu pomocou kábla VGA. Pre pripojenie analógového zobrazovacieho zariadenia (monitora, projektoru) k počítaču (PC, notebook, laptop). 1 zásuvka VGA typu D. Skrútkové pripojenie 15-žilového kábla VGA. Vstavaná hĺbka: 34 mm Je nutné dodržať max. dĺžku kábla a polomery ohybu odporúčané výrobcom kábla alebo pripojeného prístroja. Typové číslo: 0261/23-500		2CKA000230A0426	1	

Poznámky:

Komunikačná technika

Datové zásuvky

Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	<p>Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45 Netienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 5E umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22).</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>	<p> KEJ-C5E-U-TL</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	1
	<p>Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45 Tienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 5E umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22).</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>	<p>KEJ-C5E-S-TL</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	1
	<p>Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45 Netienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 6 umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22).</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>	<p>KEJ-C6-U-TL</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	1
	<p>Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45 Tienený KELine Giga Toolless Keystone Jack Category 6 umožňuje beznástrojové pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22).</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>	<p>KEJ-C6-S-TL</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	1
	<p>Swing® (L) basic55® Tango® Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45 Vysoko výkonný Cat.6_A plne tieneny Keystone Jack. Certifikovaný podľa najnovšej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0).</p> <p>Jednoduchá, rýchla a beznástrojová montáž umožňuje pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22) alebo kábla s lankom od AWG 26/7 do AWG 24/7.</p> <p>Certifikovaný pre PoE Type 4 (100 W).</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 ..., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 ..., 5014H-A01018 ..., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>	<p>KEJ-C6A-S-10G</p> <p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	1

Poznámky:
 Novinka

Komunikačná technika



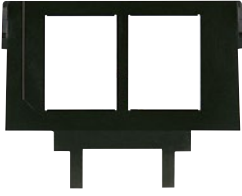

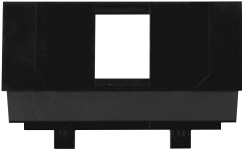
Datové zásuvky

Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks		
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť			
Swing® (L) basic55® Tango® Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>Modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45</p> <p>Vysoko výkonný Cat.6A plne tieneny Keystone Jack HD 90. Certifikovaný podľa najnovšej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0).</p> <p>Jednoduchá, rýchla a beznástrojová montáž umožňuje pripojenie kábla s plným vodičom od Ø 0,51 mm (AWG 24) do Ø 0,64 mm (AWG 22) alebo kábla s lankom od AWG 27/7 do AWG 26/7.</p> <p>Certifikovaný pre PoE Type 4 (100 W). Konštrukcia s kolmým vstupom kábla znižuje potrebnú inštalačnú hĺbku.</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>			KEJ-C6A-S-HD 90	1	
Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>KELine keystone adaptér pre adaptér SC/LC</p> <p>Pre optické adaptéry KE-SCA-SM a KE-LCA-SM.</p> <p>Pre zabudovanie do nosných masiek a strmeňov (5014A-B1017, 5014A-B1030, 5014.-B0101., 2CKA001753A8055, 136811-1 (Profil 45), 1711277-1 (Profil 45), 5014G-A02018 .., 1753-0-021. (2CKA001753A021.), 5014A-A02018 .., 5014H-A01018 .., 5014K-C01018, 2CKA001764A0174 (Reflex SI), 2CKA001764A0182 (Reflex SI)).</p>			KEJ-SC-W-O	1	
Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>KELine optický adaptér SC/APC-SC/APC, OS2</p> <p>Výkonnosť kategória: OS2 singlemode Typ : SC-SC Vystredovacie púzdro: keramika (zirkón) Vložný útlm: < 0,2 dB</p>			KE-SCA-SM	1	
Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>KELine optický adaptér LC/APC-LC/APC Duplex, OS2</p> <p>Výkonnosť kategória: OS2 singlemode Typ : LC-LC Vystredovacie púzdro: keramika (zirkón) Vložný útlm: < 0,2 dB</p>			KE-LCA-SM	1	
Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>Maska nosná</p> <p>Pre jeden modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45, s otvorom podľa STN EN 60603-7. Rozmery otvoru: 19,4 × 14,8 mm ABB s.r.o. dodáva pre nosné masky iba moduly uvedené na stranách 240 - 241.</p> <p>Do masky je možné zabudovať tiež iné zásuvky, napr: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a ďalšie, ktoré ABB s. r. o. nedodáva.</p>			5014A-B1017	50/10	
Swing® (L), basic55® Tango®, Levit® (M) Neo® (Tech) Element® Time® (Arbo) Decento® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls	<p>Maska nosná</p> <p>Pre dva moduly komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45, s otvormi podľa STN EN 60603-7. Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm</p> <p>ABB s.r.o. dodáva pre nosné masky iba moduly uvedené na stranách 240 - 241.</p>			5014A-B1030	50/10	

Poznámky:
 Novinka

Komunikačná technika

Datové zásuvky

Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
 <p>5014A-A100 . 2CKA001724A.... 2CKA001753A....</p> <p>Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Maska nosná uzatvorená</p>		5014A-B1020	50/10
			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>5014A-A100 . 2CKA001724A.... 2CKA001753A....</p> <p>Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Masky nosné pre moduly komunikačnej zásuvky</p> <p>Deväťpólový subminiaturný modul D (RS232), pätnásťpólový modul VGA Pätnásťpólový subminiaturný modul D, DVI Dvadsaťpäťpólový subminiaturný modul D</p> <p>Vstavaný modul XLR (Neutrik typ FP) Vstavaný modul XLR (Neutrik typ MP) 2× modul BNC/TNC so spájkovacím vývodom</p> <p>Vstavaný káblový modul BNC/TNC 2× vstavaný káblový modul BNC/TNC 2× vstavaný káblový modul BNC</p> <p>2× modul UHF Vstavaný diódový modul (upevnenie skrutkami) Vstavaný diódový modul</p> <p>2× vstavaný diódový modul Modul UHF Vstavaný modul Twinax</p> <p>2× vstavaný modul Twinax Spojka pre optický kábel (2× Simplex ST) Spojka pre optický kábel (2× Duplex SC)</p> <p>2× šesť- alebo osem pólový modul Modular-Jack (AMP) 2× osem pólový modul Avaya (MPS 100E, MGS 200)</p> <p>ABB s.r.o. dodáva iba samostatné nosné masky, nie vyššie uvedené moduly. Rozmerové výkresy – pozrite stranu 582, 583.</p>		<p>2CKA001764A0018 10/1 2CKA001764A0026 10/1 2CKA001764A0034 10/1</p> <p>2CKA001764A0042 10/1 2CKA001764A0059 10/1 2CKA001764A0067 10/1</p> <p>2CKA001764A0075 10/1 2CKA001764A0083 10/1 2CKA001764A0091 10/1</p> <p>2CKA001764A0109 10/1 2CKA001764A0117 10/1 2CKA001764A0125 10/1</p> <p>2CKA001764A0133 10/1 2CKA001764A0141 10/1 2CKA001764A0158 10/1</p> <p>2CKA001764A0166 10/1 2CKA001764A0216 10/1 2CKA001764A0307 10/1</p> <p>2CKA001764A0273 10/1 2CKA001764A0281 10/1</p>	
			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>5014A-A100 . 2CKA001724A.... 2CKA001753A....</p> <p>Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Maska nosná</p> <p>Pre dva moduly komunikačnej zásuvky fy Molex.</p>		5014A-B1026	50/10
			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>5014A-A100 . 2CKA001724A.... 2CKA001753A....</p> <p>Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Maska nosná so zásuvkami ²²⁾</p> <p>2× zásuvka CINCH (RCA) so spájkovacím prívodom.</p> <p>Na pripojenie audio / video zariadení a pod.</p>		5014A-A2206	20
			1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>5014M-A00100 ..</p> <p>Neo® (Tech)</p>	<p>Maska nosná</p> <p>Pre jeden modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45, s otvorom podľa STN EN 60603-7. Rozmery otvoru: 19,4 × 14,8 mm ABB s.r.o. dodáva pre nosné masky iba moduly uvedené na strane 240, 241.</p> <p>Do masky je možné zabudovať tiež iné zásuvky, napr.: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a ďalšie, ktoré ABB s. r. o. nedodáva.</p>		5014M-B01017	50/10
			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

²²⁾ Zásuvky nie sú do masky namontované.

Komunikačná technika

Datové zásuvky

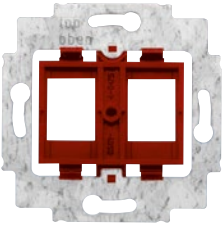
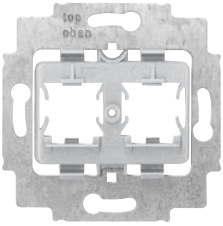
Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
5014M-A00100 ..	<p>Maska nosná Pre dva moduly komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45, s otvorom podľa STN EN 60603-7. Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm ABB s.r.o. dodáva pre nosné masky iba moduly uvedené na strane 240, 241.</p> <p>Do masky je možné zabudovať tiež iné zásuvky, napr.: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a ďalšie, ktoré ABB s. r. o. nedodáva.</p>		5014M-B01018	50/10	
Neo® (Tech)			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014M-A00100 ..	Maska nosná uzatvorená		5014M-B01020	50/10	
Neo® (Tech)			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014M-A00100 ..	<p>Maska nosná so zásuvkami ²²⁾ 2× zásuvka CINCH (RCA) so spájkovacím prívodom.</p>		5014M-A02206	20/1	
Neo® (Tech)	Na pripojenie audio / video zariadení a pod.		1 2 3 4 5 6 7 8		
5014E-A00100 ..	<p>Maska nosná Pre jeden modul komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45, s otvorom podľa STN EN 60603-7. Rozmery otvoru: 19,4 × 14,8 mm ABB s.r.o. dodáva pre nosné masky iba moduly uvedené na strane 240, 241.</p> <p>Do masky je možné zabudovať tiež iné zásuvky, napr.: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a ďalšie, ktoré ABB s. r. o. nedodáva.</p>		5014E-B01017	50/10	
Element® Time® (Arbo)			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014E-A00100 ..	<p>Maska nosná Pre dva moduly komunikačnej zásuvky typu keystone RJ45, s otvorom podľa STN EN 60603-7. Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm ABB s.r.o. dodáva pre nosné masky iba moduly uvedené na strane 240, 241.</p> <p>Do masky je možné zabudovať tiež iné zásuvky, napr.: KJ588 (RJ 45-8 Cat. 5e – fa Panduit), R302537 (optická spojka SCRJ – fa Reichle & De-Massari) a ďalšie, ktoré ABB s. r. o. nedodáva.</p>		5014E-B01018	50/10	
Element® Time® (Arbo)			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014E-A00100 ..	Maska nosná uzatvorená		5014E-B01020	50/10	
Element® Time® (Arbo)			1 2 3 4 5 6 7 8		
5014E-A00100 ..	<p>Maska nosná so zásuvkami ²²⁾ 2× zásuvka CINCH (RCA) so spájkovacím prívodom.</p>		5014E-A02206	20	
Element® Time® (Arbo)	Na pripojenie audio / video zariadení a pod.		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

²²⁾ Zásuvky nie sú do masky namontované.

Komunikačná technika

Datové zásuvky

Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
 <p>Pre dizajn</p> <p>5014M-A11018 01 2CKA001710A3... 2CKA001710A2... 2CKA001753A.... KEJ-C5E-U-TL KEJ-C5E-S-TL KEJ-C6-U-TL KEJ-C6-S-TL KEJ-C6A-S-10G KEJ-C6A-S-HD 90</p>	<p>Technické údaje</p> <p>Strmeň so soklom pod kryt zásuvky komunikačnej dvojnásobnej Na upevnenie dvoch modulov typu keystone RJ45. Rozmery otvorov: 19,4 × 14,8 mm ABB s.r.o. dodáva pre strmeň iba moduly uvedené na strane 240, 241. Do sokla je možné zabudovať tiež moduly typu keystone RJ45 značky AMP, Panduit a i. Farba sokla: červená</p>	červená	2CKA001753A8055	10/1
<p>basic55® Neo® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	Typové číslo: 1812		1 2 3 4 5 6 7 8	
 <p>Neo® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</p>	<p>Strmeň so soklom pod kryt zásuvky komunikačnej dvojnásobnej Na upevnenie dvoch modulov typu Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™. Farba sokla: šedá</p> <p>Typové číslo: 1820</p>	šedá	2CKA001753A8057	10/1
			1 2 3 4 5 6 7 8	

—
Poznámky

A large grid of small dots for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of dots.