

Taśmy zwijane na szpuli – powlekane, główki osobno

Wykonane ze stali nierdzewnej opaski zaciskowe Ty-Met™

Charakterystyka


- Taśmy zwijane na szpuli, z osobno montowanymi główkami to efektywny kosztowo montaż bez niepotrzebnych odpadów
- Taśmy i główki są wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej typu 316 o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i chemicznej
- Taśmy są całkowicie pokryte nietoksyczną powłoką z czarnego polipropylenu, bez halogenków, zapewniającą najwyższą ochronę przewodów i rąk instalatora oraz zwiększoną izolację pomiędzy różnymi rodzajami materiałów
- Efektywne kosztowo i elastyczne szpule z taśmą o długości 25 metrów umożliwiają mocowanie obiektów o dowolnych rozmiarach i kształtach
- Osobno zamawiane główki są łatwe w montażu
- Dostępne w 5 szerokościach do 19,1 mm, do szerokiego zakresu zastosowań

Informacje techniczne

Materiał	Stal nierdzewna, niemagnetyzująca typu 316
Powłoka	Polipropylen
Zakres temperatur pracy	Od -25 °C do +90 °C
Kolor	Taśmy i główki: metaliczny Powłoki: czarny
Pozostałe właściwości	Oporne na promieniowanie UV, bez halogenków, nietoksyczne



Numer Ref.	W1 [mm]	W2 [mm]	T1 [mm]	T2 [mm]	L [m]	Pakowanie [szt]	Narzędzia
TAŚMY ZWIJANE NA SZPULACH, CAŁKOWICIE POKRYTE POWŁOKĄ Z POLIPROPYLENU							
YBR-6.4-25BC	6,4	7,2	0,48	1,25	25	1	
YBR-9.5-25BC	9,5	10,3	0,48	1,25	25	1	
YBR-12.7-25BC	12,7	13,5	0,48	1,25	25	1	CT8
YBR-15.9-25BC	15,9	16,7	0,48	1,25	25	1	
YBR-19.1-25BC	19,1	18,9	0,48	1,25	25	1	

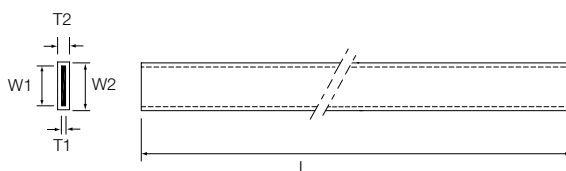

Numer Ref.	Długość L [mm]	Szerokość W [mm]	Pakowanie [szt]
------------	----------------------	------------------------	--------------------

OSOBNO MONTOWANE GŁÓWKI, NIEPOWLEKANE

YBRH-6.4	9,3	15,9	100
YBRH-9.5	12,0	15,9	100
YBRH-12.7	16,5	22,3	100
YBRH-15.9	19,4	22,3	100
YBRH-19.1	21,7	22,3	100

