


VANLIEN NOODVERLICHTING

Evago noodverlichting

Stekerbaar met Wieland

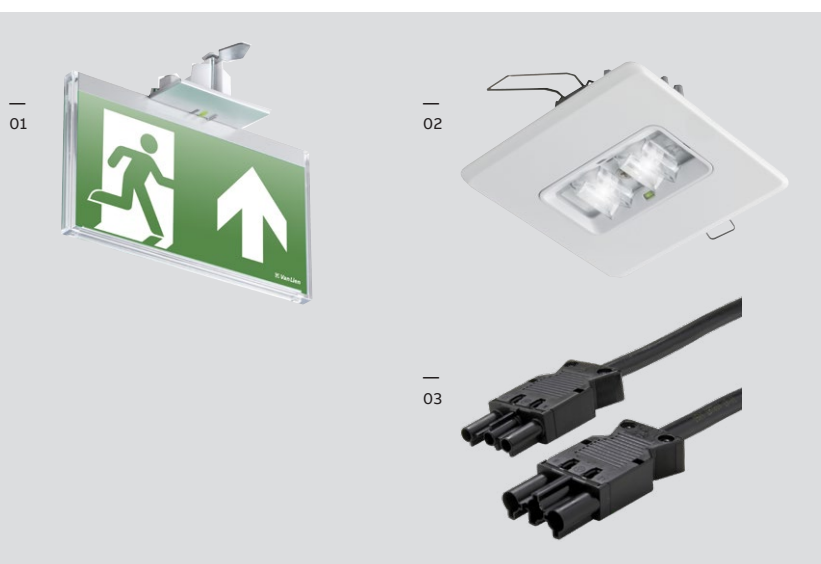

—
01
EVA-DIP-22

—
02
EVA-V-DLI

—
03
Wieland GST18/3-steker

VanLien zoekt voortdurend naar oplossingen om het werk van installateurs te vereenvoudigen. Evago inbouwarmaturen voorzien van een Wieland GST18/3-snoer maken de installatietijd nog korter. Zo leidt de samenwerking tussen VanLien en Wieland tot een product dat onder de naam Evago GST18/3 standaard is opgenomen in het VanLien-assortiment.

Veiligheid staat voorop

Evago noodverlichting met Wieland is een plug-and-play-oplossing waarbij direct vanuit het armatuur gestekerd kan worden. Een kwestie van een gat boren, het product monteren, het armatuur aansluiten met de GST18/3-steker, klikken en klaar. Dat maakt razendsnelle inbouwinstallatie mogelijk en levert een flinke tijds winst op ten opzichte van traditionele systemen. De noodverlichting is daarmee ideaal voor omgevingen waarbij veiligheid van groot belang is, maar tegelijkertijd meters gemaakt moeten worden, zoals kantoren, scholen en zorginstellingen.

Tijd is geld. En vooral met veel repeterende werkzaamheden kan de installatietijd nog weleens flink oplopen. Daarom heeft VanLien een stekerbare variant van de befaamde Evago vluchtroute-aanduiding en -verlichting. Een razendsnel te installeren oplossing, waarmee op tijd en dus kosten bespaard kan worden.

De markt bepaalt

Met de nieuwe serie bundelt VanLien de top in lichtprestatie met de meest toonaangevende elektrische verbindingstechnieken. De kabellengte is in nauw overleg met de markt bepaald en vastgesteld op 2 meter.

Maatwerk mogelijk, maar vaak niet nodig

Bij de ontwikkeling van de nieuwe serie is gekeken naar de hardlopers binnen het assortiment van Evago. De meest gebruikte inbouwarmaturen zijn opgenomen in deze nieuwe range met Wieland-kabels, maar kunnen ook zonder besteld worden. Ook armaturen die standaard niet in de stekerbare uitvoering beschikbaar zijn, kunnen tegen een geringe meerprijs met kabel geleverd worden. Zo biedt de nieuwe Evago-serie voor elke toepassing een eenvoudig te installeren oplossing én een veilige uitweg.



Type	Artikelnummer	Beschrijving
EVA-CIP-22 + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091130R0539	Centraal 2 watt 230 volt aluminium inbouw 22 meter led armatuur, serie Evago. De armatuur is inclusief het pictogram vluchtroute rechtdoor + GST18/3 - 2M snoer
EVA-DIP-22 + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091160R0556	Decentraal 2 watt, alu continu inbouw 22 meter led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Evago + pictogram vluchtroute rechtdoor + GST18/3 - 2M snoer
EVA-CIP-32 + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091130R0538	Centraal 4 watt 230 volt aluminium inbouw 32 meter led armatuur, serie Evago. De armatuur is inclusief het pictogram vluchtroute rechtdoor + GST18/3 - 2M snoer
EVA-DIP-32 + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091160R0561	Decentraal 4 watt, alu continu inbouw 32 meter led armatuur met automatische zelfdiagnose serie Evago + pictogram vluchtroute rechtdoor + GST18/3 - 2M snoer
EVA-R-CLI + SNOER GST/18/3 2M	7TCA091130R0540	Centraal 2 watt 230 volt rond wit inbouw led armatuur, serie Evago. Lichtspreiding lang, bijvoorbeeld gangen + GST18/3 - 2M snoer
EVA-R-DLI + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091160R0557	Decentraal 2 watt, rond wit continu inbouw led armatuur, inclusief automatische zelfdiagnose, serie Evago. Lichtspreiding lang voorbeeld gangen + GST18/3 - 2M snoer
EVA-R-CWI + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091130R0541	Centraal 2 watt 230 volt rond wit inbouw led armatuur, serie Evago. Lichtspreiding breed bijvoorbeeld kantines + GST18/3 - 2M snoer
EVA-R-DWI + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091160R0560	Decentraal 2 watt, rond wit continu inbouw led armatuur, inclusief automatische zelfdiagnose, serie Evago. Lichtspreiding breed voorbeeld kantines + GST18/3 - 2M snoer
EVA-V-DLI + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091160R0559	Decentraal 2 watt, vierkant wit continu inbouw led armatuur + automatische zelfdiagnose, serie Evago. Lichtspreiding lang voorbeeld gangen + GST18/3 - 2M snoer
EVA-V-DWI + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091160R0558	Decentraal 2 watt, vierkant wit continu inbouw led armatuur + automatische zelfdiagnose, serie Evago. Lichtspreiding breed voorbeeld kantines + GST18/3 - 2M snoer
EVA-R-DLI-X + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091160R0562	Decentraal 2 watt ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger, rond wit continu inbouw led armatuur + automatische zelftest serie Evago lang + GST18/3 - 2M snoer
EVA-R-DWI-X + SNOER GST 18/3 2M	7TCA091160R0563	Decentraal 2 watt ontworpen voor montage vanaf 4 meter en hoger, rond wit continu inbouw led armatuur + automatische zelftest serie Evago breed + GST18/3 - 2M snoer