



Swing®

Inšpirácia vo farbách lístia a húb, ktoré s jednoduchosťou nachystala v lese jeseň. V korunách i na zemi. Rovnako jednoduchá je príprava lahodného pokrmu z čerstvých húb i rekonštrukcia domu v podaní dizajnu Swing®.



Swing,
Swing L




—
biela



—
svetlo šedá



—
slonová kosť

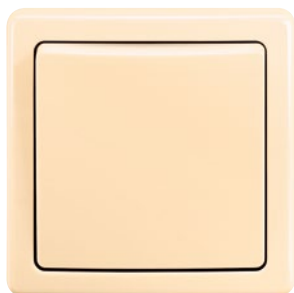

—
krémová



—
béžová



—
hnedá



Swing®L

Ladne pláva každým dňom. Praktický a spoľahlivý, ako mamička starajúca sa o plynulý chod rodiny. Swing®L je svetlom pre cestu zo starého bytu do nového domu. Budete sa naň tešiť ako na prvý školský deň.



Swing L



—
biela / biela



—
biela / svetlo šedá



—
slonová kosť / slonová kosť




 



 

 

 
—
biela / krémová








 
—
biela / mocca



—
biela / tehlová

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks		
Pre dizajn						
Technické údaje						
	1	Spínač jednopólový				
			biela	3557G-C01340 B1	20	
			krémová	3557G-C01340 C1	20	
			slonová kosť	3557G-C01340 C2	20	
			béžová	3557G-C01340 D1	20	
			svetlo šedá	3557G-C01340 S1	20	
			hnedá	3557G-C01340 H1	20	
	6	Prepínač striedavý				
			biela	3557G-C06340 B1	20	
			krémová	3557G-C06340 C1	20	
			slonová kosť	3557G-C06340 C2	20	
			béžová	3557G-C06340 D1	20	
			svetlo šedá	3557G-C06340 S1	20	
			hnedá	3557G-C06340 H1	20	
	7	Prepínač krížový				
			biela	3557G-C07340 B1	20	
			krémová	3557G-C07340 C2	20	
			slonová kosť	3557G-C07340 C1	20	
		béžová	3557G-C07340 D1	20		
		svetlo šedá	3557G-C07340 S1	20		
		hnedá	3557G-C07340 H1	20		
Swing®			10 AX, 250 V AC			
	5	Prepínač sériový				
			biela	3557G-C05340 B1	20	
			krémová	3557G-C05340 C1	20	
			slonová kosť	3557G-C05340 C2	20	
			béžová	3557G-C05340 D1	20	
			svetlo šedá	3557G-C05340 S1	20	
			hnedá	3557G-C05340 H1	20	
	Swing®			10 AX, 250 V AC		
		6+6 (6+1)	Prepínač striedavý dvojité			
				biela	3557G-C52340 B1	20
				krémová	3557G-C52340 C1	20
				slonová kosť	3557G-C52340 C2	20
			béžová	3557G-C52340 D1	20	
			svetlo šedá	3557G-C52340 S1	20	
			hnedá	3557G-C52340 H1	20	
Swing®			10 AX, 250 V AC			
		1/0	Ovládač zapínací			
				biela	3557G-C80340 B1	20
				krémová	3557G-C80340 C1	20
				slonová kosť	3557G-C80340 C2	20
			béžová	3557G-C80340 D1	20	
			svetlo šedá	3557G-C80340 S1	20	
			hnedá	3557G-C80340 H1	20	
	Swing®			10 A, 250 V AC		
		1/0	Ovládač zapínací so symbolom zvončeka			
				biela	3557G-C80343 B1	20
				krémová	3557G-C80343 C1	20
				slonová kosť	3557G-C80343 C2	20
			béžová	3557G-C80343 D1	20	
			svetlo šedá	3557G-C80343 S1	20	
			hnedá	3557G-C80343 H1	20	
Swing®			10 A, 250 V AC			

Poznámky:

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
1So	Spínač jednopólový s priezorom ^{1) 2)}	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-C01341 B1 3557G-C01341 C1 3557G-C01341 C2 3557G-C01341 D1 3557G-C01341 S1 3557G-C01341 H1	20 20 20 20 20 20	
2S, 2	Spínač dvojpólový s priezorom ¹⁾	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-C02342 B1 3557G-C02342 C1 3557G-C02342 C2 3557G-C02342 D1 3557G-C02342 S1 3557G-C02342 H1	20 20 20 20 20 20	
6So	Prepínač striedavý s priezorom ^{1) 2)}	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-C06341 B1 3557G-C06341 C1 3557G-C06341 C2 3557G-C06341 D1 3557G-C06341 S1 3557G-C06341 H1	20 20 20 20 20 20	
Swing®	10 AX, 250 V AC				
1/0So, 1/0S	Ovládač zapínací, so svorkou N, s priezorom ^{1) 2)}	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-C91342 B1 3557G-C91342 C1 3557G-C91342 C2 3557G-C91342 D1 3557G-C91342 S1 3557G-C91342 H1	20 20 20 20 20 20	
Swing®	10 A, 250 V AC				
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5518G-C02349 B1 5518G-C02349 C1 5518G-C02349 C2 5518G-C02349 D1 5518G-C02349 S1 5518G-C02349 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®	16 A, 250 V AC				






Poznámky:

¹⁾ Tlajivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.

²⁾ Spínač osadený orientačnou tlajivkou nie je možné použiť na spínanie svietidiel s elektronickými predradníkmi.

Swing®, Swing®L




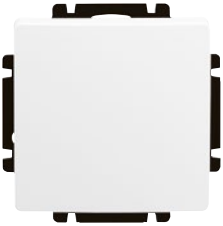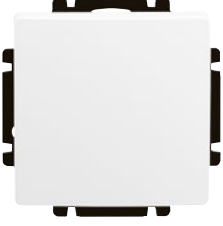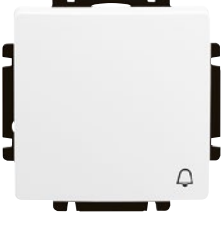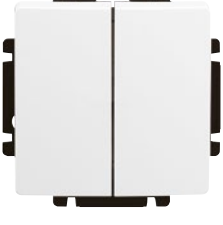

Spínače

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn					
Technické údaje					
	1	Spínač jednopólový s krytom			
			biela	3557G-A01340 B1	20
			krémová	3557G-A01340 C1	20
			slonová kosť	3557G-A01340 C2	20
			béžová	3557G-A01340 D1	20
			svetlo šedá	3557G-A01340 S1	20
			hnedá	3557G-A01340 H1	20
	6	Prepínač striedavý s krytom			
			biela	3557G-A06340 B1	20
			krémová	3557G-A06340 C1	20
		slonová kosť	3557G-A06340 C2	20	
		béžová	3557G-A06340 D1	20	
		svetlo šedá	3557G-A06340 S1	20	
		hnedá	3557G-A06340 H1	20	
7	Prepínač krížový s krytom				
		biela	3557G-A07340 B1	20	
		krémová	3557G-A07340 C1	20	
		slonová kosť	3557G-A07340 C2	20	
		béžová	3557G-A07340 D1	20	
		svetlo šedá	3557G-A07340 S1	20	
		hnedá	3557G-A07340 H1	20	
Swing®					
Swing®L					
	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
	1/0	Ovládač zapínací s krytom			
			biela	3557G-A80340 B1	20
			krémová	3557G-A80340 C1	20
			slonová kosť	3557G-A80340 C2	20
			béžová	3557G-A80340 D1	20/1
			svetlo šedá	3557G-A80340 S1	20/1
			hnedá	3557G-A80340 H1	20/1
	Swing®				
	Swing®L				
		10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1/0	Ovládač zapínací s krytom so symbolom zvončeka			
			biela	3557G-A80343 B1	20
			krémová	3557G-A80343 C1	20/1
			slonová kosť	3557G-A80343 C2	20/1
			béžová	3557G-A80343 D1	20/1
			svetlo šedá	3557G-A80343 S1	20/1
			hnedá	3557G-A80343 H1	20/1
	Swing®				
	Swing®L				
		10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5	Prepínač sériový s krytom			
			biela	3557G-A05340 B1	20
			krémová	3557G-A05340 C1	20
			slonová kosť	3557G-A05340 C2	20
			béžová	3557G-A05340 D1	20
			svetlo šedá	3557G-A05340 S1	20
			hnedá	3557G-A05340 H1	20
	Swing®				
	Swing®L				
		10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	6+6 (6+1)	Prepínač striedavý dvojitý s krytom			
			biela	3557G-A52340 B1	20
			krémová	3557G-A52340 C1	20
			slonová kosť	3557G-A52340 C2	20
			béžová	3557G-A52340 D1	20
			svetlo šedá	3557G-A52340 S1	20
			hnedá	3557G-A52340 H1	20
	Swing®				
	Swing®L				
		10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

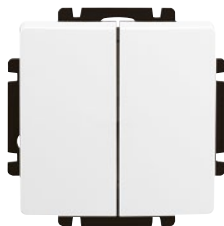Swing®, Swing®L

Spínače • Komunikačná technika

Radenie / Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
1/0+1/0	Ovládač zapínací dvojité s krytom	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A87340 B1 3557G-A87340 C1 3557G-A87340 C2 3557G-A87340 D1 3557G-A87340 S1 3557G-A87340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
1So	Spínač jedнопólový s krytom, s priezorom ^{1) 2)}	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A01341 B1 3557G-A01341 C1 3557G-A01341 C2 3557G-A01341 D1 3557G-A01341 S1 3557G-A01341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
2S, 2	Spínač dvojpólový s krytom, s priezorom ¹⁾	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A02342 B1 3557G-A02342 C1 3557G-A02342 C2 3557G-A02342 D1 3557G-A02342 S1 3557G-A02342 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
6So	Prepínač striedavý s krytom, s priezorom ^{1) 2)}	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A06341 B1 3557G-A06341 C1 3557G-A06341 C2 3557G-A06341 D1 3557G-A06341 S1 3557G-A06341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
7So	Prepínač krížový s krytom, s priezorom ^{1) 2)}	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A07341 B1 3557G-A07341 C1 3557G-A07341 C2 3557G-A07341 D1 3557G-A07341 S1 3557G-A07341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Swing® Swing®L	10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0So, 1/0S	Ovládač zapínací s krytom, so svorkou N, s priezorom ¹⁾	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A91342 B1 3557G-A91342 C1 3557G-A91342 C2 3557G-A91342 D1 3557G-A91342 S1 3557G-A91342 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
TV+R 5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614	Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej (a satelitnej)	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5011G-A00300 B1 5011G-A00300 C1 5011G-A00300 C2 5011G-A00300 D1 5011G-A00300 S1 5011G-A00300 H1	10 10 10 10 10 10	
TV+R+SAT 5011-A3303					
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
5013U-A00103	Kryt zásuvky telefónnej jednosobnej	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5013G-A00213 B1 5013G-A00213 C1 5013G-A00213 C2 5013G-A00213 D1 5013G-A00213 S1 5013G-A00213 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		



Poznámky:

¹⁾ Tlejvka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.

²⁾ Spínač osadený orientačnou tlejvkou nie je možné použiť na spínanie svietidiel s elektronickými predradníkmi.

Swing®, Swing®L

Komunikačná technika • Termostaty • Stmievače • Snímače pohybu • Žalúziové spínače

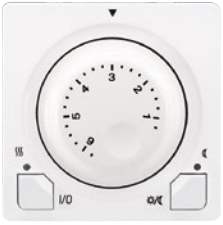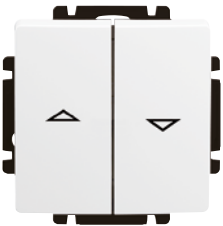Radenie / Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
	Pre dizajn KEJ-C5E-U-TL KEJ-C5E-S-TL KEJ-C6-U-TL KEJ-C6-S-TL KEJ-C6A-S-10G KEJ-C6A-S-HD 90 1116412-3 1479190-3 1479191-3 Swing®, Swing®L	Technické údaje Kryt zásuvky komunikačnej S kovovým upevňovacím strmeňom. Na upevnenie dvoch komunikačných zásuviek typu Modular-Jack (keystone), záslepiek alebo reproduktorových svoriek (max. odporúčaná šírka 18,3 mm). Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm	Kompletnosť biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	Objedn. kód 5014G-A02018 B1 5014G-A02018 C1 5014G-A02018 C2 5014G-A02018 D1 5014G-A02018 S1 5014G-A02018 H1	Jednot. bal. ks 10 10 10 10 10 10
	5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 .. 5014K-C01018 .. Swing® (L) Tango® Levit® (M) Decento®	Záslepka pre zásuvku komunikačnú	šedá	1116412-3	25
	3292U-A00003 Swing® Swing®L	Termostat univerzálny s otočným nastavením teploty Ovládacia jednotka (je nutné použiť spínací prístroj). Voliteľná funkcia priestorového, alebo podlahového termostatu. Lineárne nastavenie teploty. Indikácia stavu výstupu dvojfarebnou LED. Tlačidlá na zapnutie/vypnutie termostatu a na ručné zníženie teploty (s indikáciou LED). Pracovná teplota: 0 °C až +55 °C Priestorový termostat s tepelnou spätnou väzbou: Nastaviteľné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 2 K až 8 K Hysteréza: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastaviteľné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastaviteľné ručné zníženie teploty: cca 4 K až 16 K Hysteréza: cca ±0,5 K. K svorkám 1, 2 spínacieho prístroja je nutné pripojiť vonkajší snímač teploty 3292U-A90100 (nie je súčasťou dodávky).	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3292G-A10101 B1 3292G-A10101 C1 3292G-A10101 C2 3292G-A10101 D1 3292G-A10101 S1 3292G-A10101 H1	1 1 1 1 1 1
	2CKA006512A0345 2CKA006514A0111 ¹⁶⁾ 2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A... Swing®, Swing®L	Kryt stmievača s otočným ovládačom ¹⁶⁾ S upevňovacou maticou. S dvoma druhmi gombíkov (pre 2CKA006514A0111 a ostatné prístroje).	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3294G-A00125 B1 3294G-A00125 C1 3294G-A00125 C2 3294G-A00125 D1 3294G-A00125 S1 3294G-A00125 H1	5 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	3299U-A00006 3299U-A00007 3299U-A00001 Swing® Swing®L	Snímač spínača automatického Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina – pozr. str. 594) Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 lx); citlivosť; oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stiskom integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min.) Pracovná teplota: -10 °C až +55 °C	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3299G-A02180 B1 3299G-A02180 C1 3299G-A02180 C2 3299G-A02180 D1 3299G-A02180 S1 3299G-A02180 H1	1 1 1 1 1 1
	1+1 s blokovaním Swing® Swing®L	Spínač žalúziový jednopólový s krytom 10 AX, 250 V AC	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A89340 B1 3557G-A89340 C1 3557G-A89340 C2 3557G-A89340 D1 3557G-A89340 S1 3557G-A89340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1








Poznámky:

¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejivkou nie je možné použiť.

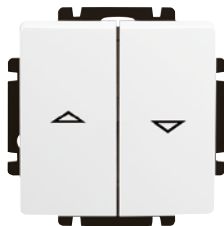 Novinka

Swing®, Swing®L







Žalúziové spínače • LED osvetlenie • Ostatné prístroje • Zásuvky

Radenie / Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
1/0+1/0 s blokovaním	Ovládač žalúziový jednopólový s krytom	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A88340 B1 3557G-A88340 C1 3557G-A88340 C2 3557G-A88340 D1 3557G-A88340 S1 3557G-A88340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
Swing® Swing®L	10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
3917U-A00050 3917U-A00051 3917U-A00052 3917U-A00053 5525U-A00100	Kryt prístroja osvetlenia s LED alebo adaptéra Profil 45 Pre prístroje osvetlenia s LED. Pre adaptér pre prístroje Profil 45.	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5016G-A00070 B1 5016G-A00070 C1 5016G-A00070 C2 5016G-A00070 D1 5016G-A00070 S1 5016G-A00070 H1	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Vývodka káblová S odľahčovacou sponou. Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý prívod 3× 1,5 mm ² - 5× 2,5 mm ² . Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3938G-A00034 B1 3938G-A00034 C1 3938G-A00034 C2 3938G-A00034 D1 3938G-A00034 S1 3938G-A00034 H1	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací S plastovým upevňovacím strmeňom.	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3902G-A00001 B1 3902G-A00001 C1 3902G-A00001 C2 3902G-A00001 D1 3902G-A00001 S1 3902G-A00001 H1	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing® Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá karmínová (RAL 3003)	5518G-A02349 B1 5518G-A02349 C1 5518G-A02349 C2 5518G-A02349 D1 5518G-A02349 S1 5518G-A02349 H1 5518G-A02349 R1	10 10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5518G-A02359 B1 5518G-A02359 C1 5518G-A02359 C2 5518G-A02359 D1 5518G-A02359 S1 5518G-A02359 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing® Swing®L	IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s popisovým poľom	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5518G-A02352 B1 5518G-A02352 C1 5518G-A02352 C2 5518G-A02352 D1 5518G-A02352 S1 5518G-A02352 H1	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing® Swing®L	IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:
Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

Swing®, Swing®L

Zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn 2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s ochranou pred prepätím Optická signalizácia poruchy.	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá karmínová (RAL 3003)	Kompletnosť 5598G-A02349 B1 5598G-A02349 C1 5598G-A02349 C2 5598G-A02349 D1 5598G-A02349 S1 5598G-A02349 H1 5598G-A02349 R1	1 1 1 1 1 1 1
Swing® Swing®L	Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami Pre náhradné elektrické zdroje.	karmínová (RAL 3003)	5518G-A02359 R1	10
Swing® Swing®L	IP 40 16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2P+PE Zásuvka bezpečnostná FI-DOS so vstavaným prúdovým chráničom, s clonkami, koncová alebo priebežná Reziduálny pracovný prúd $I_{\Delta n}$: 30 mA Typ A, citlivosť na striedavý i impulzný prúd Menovitý prúd I_n : 16 A Menovitá frekvencia: 45 - 60 Hz Vybavovací čas pri $5 \times I_{\Delta n}$: max. 30 ms Menovitý skratový prúd: 3 000 A Odolnosť voči impulzným prúdom: 3 000 A, 8/20 μ s Teplota okolitého prostredia: -25 °C až +40 °C Stupeň ochrany krytím: IP 20 Klimatická odolnosť: v súlade s STN EN 61008-1 Pripájací prierez: 1,5 až 2,5 mm ² Vstavaná hĺbka: 32 mm Inštalácia je možná v sústavách TN-S, TN-C, TT. K svorkám L', N' je možné pripojiť ďalšie zásuvky, ktoré budú tiež pod kontrolou prúdového chrániča.	biela krémová	5526G-A02369 B1 5526G-A02369 C1	1 1
Swing® Swing®L	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi ¹⁸⁾	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5512G-C02349 B1 5512G-C02349 C1 5512G-C02349 C2 5512G-C02349 D1 5512G-C02349 S1 5512G-C02349 H1	10 10 10 10 10 10
Swing®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná polozapustená s ochrannými kolíkmi ¹⁸⁾	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5512G-C02249 B1 5512G-C02249 C1 5512G-C02249 C2 5512G-C02249 D1 5512G-C02249 S1 5512G-C02249 H1	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
Swing®	16 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2x(2P+PE) Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s ochranou pred prepätím ¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy.	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5592G-C02349 B1 5592G-C02349 C1 5592G-C02349 C2 5592G-C02349 D1 5592G-C02349 S1 5592G-C02349 H1	1 1 1 1 1 1
Swing®	Technické parametre – pozrite stranu 577. 16 A, 230 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:



¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalčných krábíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Schéma zapojenia k bezpečnostným zásuvkám FI-DOS – pozrite stranu 611.

Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

Swing®, Swing®L

Zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ Celý kryt má rovnakú farbu. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5513J-C02357 B1 5513J-C02357 C1 5513J-C02357 C2 5513J-C02357 D1 5513J-C02357 S1 5513J-C02357 H1	10 10 10 10 10 10	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou ¹⁸⁾ Farba stredu krytu je biela. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 250 V AC	biela / krémová biela / slonová kosť biela / mocca biela / svetlo šedá biela / tehlová	5513J-C02357 B1C1 5513J-C02357 B1C2 5513J-C02357 B1C3 5513J-C02357 B1S1 5513J-C02357 B1R3	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná polozapustená s ochrannými kolíkmi, s clonkami ¹⁸⁾ 16 A, 250 V AC	biela	5512J-C02259 B1	10	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím ¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy. Celý kryt má rovnakú farbu. Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 230 V AC	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5593J-C02357 B1 5593J-C02357 C1 5593J-C02357 C2 5593J-C02357 D1 5593J-C02357 S1 5593J-C02357 H1	1 1 1 1 1 1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
2×(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíkmi, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou pred prepätím ¹⁸⁾ Optická signalizácia poruchy. Farba stredu krytu je biela. Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. IP 40 16 A, 230 V AC	biela / krémová biela / slonová kosť biela / mocca biela / svetlo šedá biela / tehlová	5593J-C02357 B1C1 5593J-C02357 B1C2 5593J-C02357 B1C3 5593J-C02357 B1S1 5593J-C02357 B1R3	1 1 1 1 1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		

Ďalšie produkty dizajnového radu Swing®, Swing®L nájdete v kapitolách:

- Zásuvky iných systémov
- Úložný materiál

Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.





Poznámky:

¹⁸⁾ Prístroj je určený na montáž do elektroinštalačných krabíc s vnútorným priemerom 68 mm. Pri montáži do dutých priečok použite krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodáva KOPOS KOLÍN a.s.).

Exportné typy zásuviek v kapitole „Zásuvky iných systémov“.

Swing®






Rámčeky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
 <p>Swing®</p>	Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný	biela	3901G-A00010 B1	20
		krémová	3901G-A00010 C1	20
		slonová kosť	3901G-A00010 C2	20
		béžová	3901G-A00010 D1	20
		svetlo šedá	3901G-A00010 S1	20
		hnedá	3901G-A00010 H1	20
				1 2 3 4 5 6 7 8
 <p>Swing®</p>	Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela	3901G-A00020 B1	10
		krémová	3901G-A00020 C1	10
		slonová kosť	3901G-A00020 C2	10
		béžová	3901G-A00020 D1	10
		svetlo šedá	3901G-A00020 S1	10
		hnedá	3901G-A00020 H1	10
				1 2 3 4 5 6 7 8
 <p>Swing®</p>	Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela	3901G-A00030 B1	10
		krémová	3901G-A00030 C1	10/1
		slonová kosť	3901G-A00030 C2	10/1
		béžová	3901G-A00030 D1	10/1
		svetlo šedá	3901G-A00030 S1	10/1
		hnedá	3901G-A00030 H1	10/1
				1 2 3 4 5 6 7 8
 <p>Swing®</p>	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela	3901G-A00040 B1	10
		krémová	3901G-A00040 C1	10/1
		slonová kosť	3901G-A00040 C2	10/1
		béžová	3901G-A00040 D1	10/1
		svetlo šedá	3901G-A00040 S1	10/1
		hnedá	3901G-A00040 H1	10/1
				1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky:

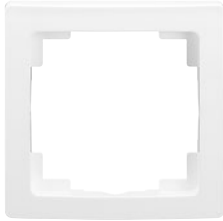Swing®L

Rámčeky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný	biela krémová slonová kosť mocca svetlo šedá tehlová	3901J-A00010 B1 3901J-A00010 C1 3901J-A00010 C2 3901J-A00010 C3 3901J-A00010 S1 3901J-A00010 R3	20 20 20 20 20 20	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela krémová slonová kosť mocca svetlo šedá tehlová	3901J-A00020 B1 3901J-A00020 C1 3901J-A00020 C2 3901J-A00020 C3 3901J-A00020 S1 3901J-A00020 R3	10 10 10 10 10 10	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela krémová slonová kosť mocca svetlo šedá tehlová	3901J-A00030 B1 3901J-A00030 C1 3901J-A00030 C2 3901J-A00030 C3 3901J-A00030 S1 3901J-A00030 R3	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela krémová slonová kosť mocca svetlo šedá tehlová	3901J-A00040 B1 3901J-A00040 C1 3901J-A00040 C2 3901J-A00040 C3 3901J-A00040 S1 3901J-A00040 R3	10 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje päťnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	biela krémová slonová kosť mocca svetlo šedá tehlová	3901J-A00050 B1 3901J-A00050 C1 3901J-A00050 C2 3901J-A00050 C3 3901J-A00050 S1 3901J-A00050 R3	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Swing®L			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky: