


# Halogenfria rörböjar



01 Halogenfria rörböjar

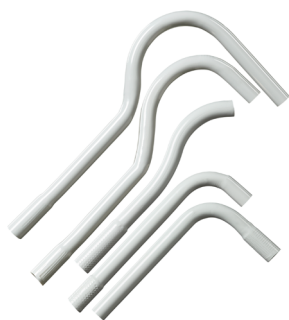

02 Halogenfria rörböjar med förböj

Det bredaste urvalet av rörböjar med olika former och vinklar. ABB:s rörböjar har bästa möjliga dragkraftsmotstånd och är försedda med limlås för maximalt säker anslutning av böj och rör.

Rörböjarna är försedda med låsrim och används för att kunna arbeta effektivare och säkrare vid rörförläggning. Den vanligaste rörböjen har 90 graders vinkel men sortimentet innehåller böjar med andra vinklar.

Rörböjar med förböj och 45 graders vinkel används med genomföringsmuffarna AJ10.20, AJ10.25 och AJ155 vid betonggjutning. Rörförlängarna har bredare diameter i långändan, vilket underlättar anslutning av rör.

## Beställningsinformation:



E-nummer	Typ	EAN	Beskrivning	Paket
<b>Halogenfria rörböjar</b>				
1400883	JMKL16HF	6438199008271	Böjd rörförlängare Ø 16 mm	10/300
1400889	JMKL20HF	6438199008288	Böjd rörförlängare Ø 20 mm	10/300
1400891	JMKL25HF	6438199008295	Böjd rörförlängare Ø 25 mm	10/100
1400893	JMKL32HF	6438199008301	Böjd rörförlängare Ø 32 mm	10/100
1400894	JMKL40HF	6438199008318	Böjd rörförlängare Ø 40 mm	5/50
1400895	JMKL50HF	6438199008325	Böjd rörförlängare Ø 50 mm	5/25
<b>Halogenfria rörböjar med förböj</b>				
1400884	JMKL20.1HF	6438199008332	Böjd rörförlängare, Ø 20 mm, 45° hylsa vid långände	20/100
1400885	JMKL20.2HF	6438199008349	Rörförlängare IBVT20 Ø 20 mm, 90°	10/100
1400886	JMKL20.3HF	6438199008356	Rörförlängare IBVH20 Ø 20 mm, 90°	20/100
1400887	JMKL20.4HF	6438199008363	Rörförlängare IBVHI20 Ø 20 mm, 90°	20/100
1400888	JMKL20.5HF	6438199008370	Rörförlängare IBV20 Ø 20 mm, 90°	20/200