

OT-Lasttrennschalter

Leistungsstarkes und kompaktes Portfolio

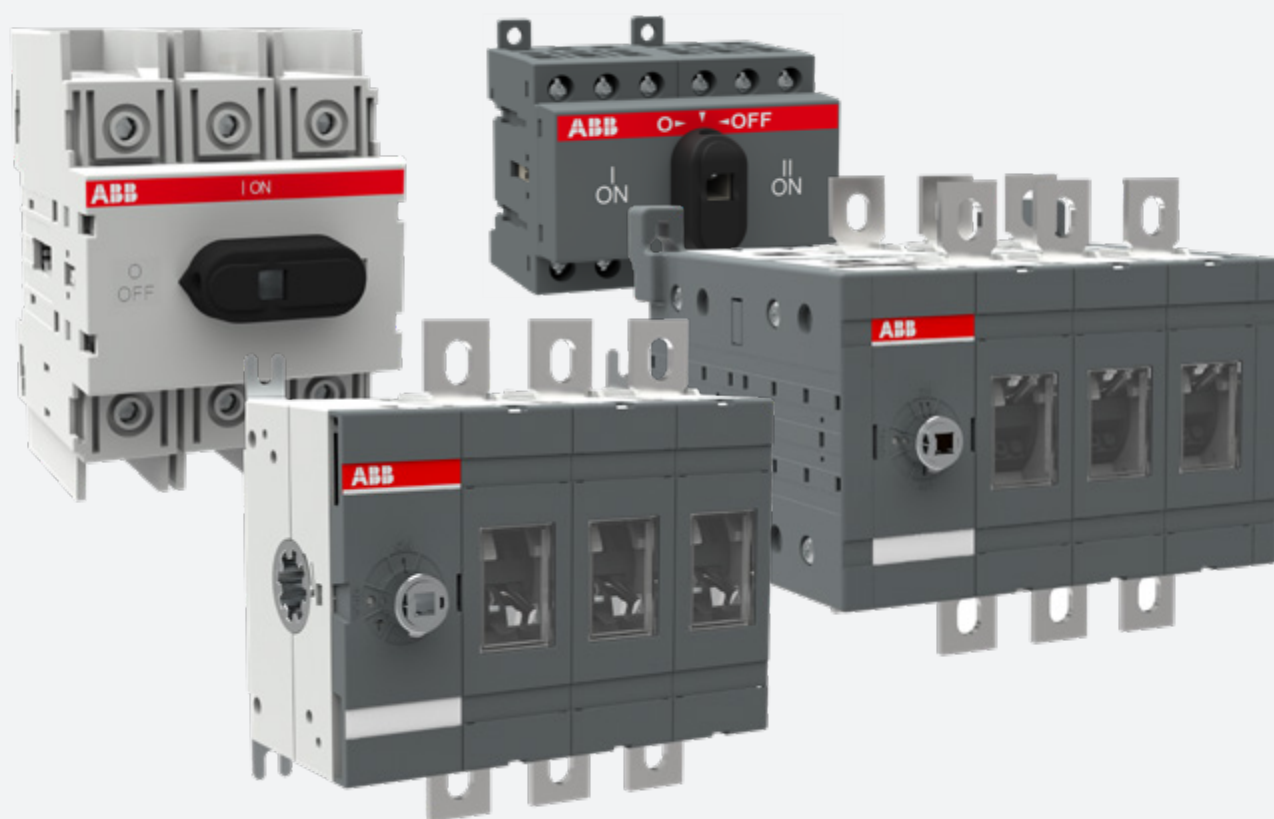

- Spart Installationsplatz und Kosten
- Einfache und schnelle Installation
- Grosse Zubehörauswahl

OT-Lasttrennschalter

Kompaktes Portfolio einfach erklärt

Die OT-Lasttrennschalter gewährleisten das Einschalten, Führen und Ausschalten unter Last in Niederspannungsstromkreisen.

Flexibilität bei der Planung der Installation

Schalter von 16 A bis 125 A können per Schnapp- oder Schraubbefestigung montiert werden. Schalter von 160 A bis 4000 A haben justierbare Befestigungsfüße, sodass sie oben oder seitlich montiert werden können. Die beliebige Montageanordnung, horizontal oder vertikal, erhöht die Flexibilität bei der Planung.

Die OT-Lasttrennschalter können auch als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilungen verwendet werden. Auch können sie zum Schalten, Trennen von Verbrauchergruppen, Räume oder ganze Areale nach dem Hauptschalter eingesetzt werden. Die Lasttrennschalter können bei Spannungen bis 690 V AC eingesetzt werden.

Die Vorteile im Überblick



- Kostenreduktion dank Platzersparnis und Lageroptimierung



- Einfache und schnelle Installation
- Messung und Kommunikation kann nachgerüstet werden



- Der Lasttrennschalter als Baukastenprinzip minimiert Lagerbestände
- Grosse Zubehörauswahl zur Anpassung der Installation wie Griffe, Wellen, Hilfskontakte, etc.



- Standard OT-Sortiment beim Grosshändler verfügbar (schnelle Lieferzeiten)

OT-Lasttrennschalter-Baukasten

Einfach auswählen

Die meisten Kombinationen an Lasttrennschaltern lassen sich aus einem einfachen Baukasten-System mit wenigen Komponenten zusammenstellen.

So geht's

- 1 Grundtyp des Lasttrennschalters auswählen**
 - Nur den Schalter, ohne Griffe und Zubehörteile



- 2 Passende Zubehörteile auswählen**
 - Direktgriff oder Welle und Pistolengriff
 - Klemmenabdeckungen
 - Hilfskontakte



- 3 Fertig**



Erfahren Sie mehr über
OT Lasttrennschalter



Planungshilfe

ABB bietet Ihnen neben persönlichem Support auch eine Vielzahl an digitalen Planungshilfen.

e-Configure


Sollte das Standard-Baukastensystem, welches auch beim Grosshandel verfügbar ist, nicht ausreichen, kann auf den digitalen ABB Produktkonfigurator zurückgegriffen werden. Dieser unterstützt Sie dabei, Niederspannungsprodukte zu suchen, zu finden, zu konfigurieren und zu bepreisen.

Hauptfunktionen

- Lasttrennschalter nach Kenngrössen filtern (Strom, Pole, Spannung, Gebrauchskategorie)
- Schalter auswählen nach Typ und Lagerverfügbarkeit
- Passende Zubehörteile zum Schalter auswählen
- Listenpreise aller ausgewählten Komponenten anzeigen
- Stückliste exportieren, sortiert nach Schalter inklusive Zubehör

Kundennutzen

- Effizient: Weniger Zeitaufwand im Vergleich zur Produktauswahl aus dem Gesamtkatalog
- Vermeiden von Fehlern: Wählen Sie nur Zubehörteile aus, die technisch passen
- Alle Komponenten, die ausgewählt werden können, sind bei ABB Schweiz erhältlich

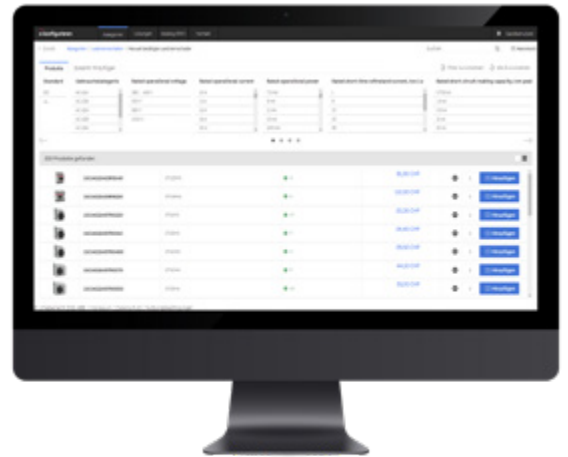

direkt zum e-Configure



Energiemonitoring

Von allen Seiten wächst der Druck, den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen zu reduzieren. Den meisten Unternehmen fehlt es heute jedoch an einer effektiven Strategie, ihren Energieverbrauch zu managen und die Kosten unter Kontrolle zu halten.

Die Energiemanagement-Lösungen von ABB liefern Ihnen ein vollständiges Bild der Leistung und des Zustands Ihres elektrischen Systems. Damit können Sie fundierte, datengestützte Entscheidungen treffen, um Ihren Energieverbrauch und Ihre Kosten zu optimieren, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten und die Umweltverträglichkeit zu erreichen, um in der sich beschleunigenden digital-industriellen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch Lasttrennschalter von ABB können einfach in ein Energiemonitoring integriert werden.



Mehr über Energiemonitoring von ABB

Technischer Support

ABB bietet eines der grössten Lasttrennschalter-Sortimente weltweit

Sollten Sie Ihre Anforderungen mit den gelisteten Typen nicht abdecken können, sprechen Sie uns an. Unser geschulter Innendienst hilft ihnen gerne weiter.

Industrie Hotline

+41 58 586 06 72
industriehotline@ch.abb.com



Typische Lasttrennschalter bis 125 A

OT 16...25...40...63...125...M

Nachfolgend finden Sie einen Auszug mit den gängigsten Typen. Das komplette Sortiment finden Sie in unserem digitalen Produktkonfigurator oder auf unserer Website.

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	E-Nummer	
Lasttrennschalter				
	1SCA022497R0220	OT16M3	Lasttrennschalter 3-polig, hellgrau, 16 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 511 704
	1SCA022497R0730	OT16M4	Lasttrennschalter 4-polig, hellgrau, 16 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 516 804
OT40M3	1SCA022497R0310	OT25M3	Lasttrennschalter 3-polig, hellgrau, 25 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 511 904
	1SCA022497R0650	OT25M4	Lasttrennschalter 4-polig, hellgrau, 25 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 516 904
	1SCA022497R0490	OT40M3	Lasttrennschalter 3-polig, hellgrau, 40 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 512 004
	1SCA022497R0570	OT40M4	Lasttrennschalter 4-polig, hellgrau, 40 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 517 104
OT63ML3	1SCA022740R8140	OT45ML4	Lasttrennschalter 4-polig, hellgrau, 45 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	
	1SCA022530R5770	OT63ML3	Lasttrennschalter 3-polig, hellgrau, 63 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 517 304
	1SCA022530R6400	OT63ML4	Lasttrennschalter 4-polig, hellgrau, 63 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	
	1SCA022757R0240	OT80ML4	Lasttrennschalter 4-polig, hellgrau, 80 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	
OT125M3	1SCA022429R9140	OT125M3	Lasttrennschalter 3-polig, hellgrau, 125 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 512 504
	1SCA022429R9220	OT125M4	Lasttrennschalter 4-polig, hellgrau, 125 A, m. schwarzem Knebelgriff DIN-Schienenmontage	550 517 604
Zubehör für 16-45 A-Schalter				
	1SCA022555R9870	OA1L11	Hilfskontakt 1 Schliesser + 1 Öffner	550 592 102
OXP6X150				
Zubehör für 63-125 A-Schalter				
	1SCA022380R8770	OHB45J6	Pistolengriff schwarz 45 mm, Wellen-ø 6 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	550 590 251
OHBS9/1	1SCA022295R5600	OXP6X150	Welle, Länge 150 mm, ø 6 mm für Pistolengriffe	550 590 903
	1SCA108226R1001	OXP6X400	Welle, Länge 400 mm, ø 6 mm für Pistolengriffe	550 590 946
	1SCA108689R1001	OHBS9/1	Knebelgriff 72 mm, Direktmontage nicht abschliessbar	550 590 058
OA2L11				
Zubehör für 63 A-Schalter				
	1SCA022424R3190	OA2L11	Hilfskontakt 1 Schliesser + 1 Öffner	550 592 103
	1SCA022353R6750	OTS63T3	Klemmenabdeckung (1 Set = 3 Stück)	550 595 101
	1SCA022353R6910	OTS63T1	Klemmenabdeckung (1 Set = 1 Stück)	550 595 104
OTS63T3				
Zubehör für 125 A-Schalter				
	1SCA022555R9950	OA3L11	Hilfskontakt 1 Schliesser + 1 Öffner	550 593 014
	1SCA022379R9680	OTS125T3	Klemmenabdeckung (1 Set = 3 Stück)	550 595 102
	1SCA022379R9760	OTS125T1	Klemmenabdeckung (1 Set = 1 Stück)	550 595 105

Typische Lasttrennschalter 160 A

OT160G

Nachfolgend finden Sie einen Auszug mit den gängigsten Typen. Das komplette Sortiment finden Sie in unserem digitalen Produktkonfigurator oder auf unserer Website.

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	E-Nummer
Lasttrennschalter			
1SCA135134R1001	OT160G03	Lasttrennschalter 3-polig, 160 A, ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA135135R1001	OT160G04	Lasttrennschalter 4-polig, 160 A, ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA150028R1001	OT160G03KL	Lasttrennschalter 3-polig, 160 A, mit abschliessbarem Griff, Trägerplatten- und DIN-Schienenmontage, IEC, frontbetätigt	
1SCA150184R1001	OT160G04KL	Lasttrennschalter 4-polig, 160 A, mit abschliessbarem Griff, Trägerplatten- und DIN-Schienenmontage, IEC, frontbetätigt	
1SCA135136R1001	OT160GT03	ABB OT Lasttrennschalter 3-polig, 160 A, Schalter mit Griff, Türmontage, IEC	
1SCA135137R1001	OT160GT04	ABB OT Lasttrennschalter 4-polig, 160 A, Schalter mit Griff, Türmontage, IEC	
Zubehör für OT160G-Schalter			
1SCA022380R9660	OHB65J6	Pistolengriff Schwarz 65 mm, Wellen- \varnothing 6 mm IP65 Bezeichnung OFF-ON	550 590 205
1SCA022295R5600	OXP6X150	Welle, Länge 150 mm, \varnothing 6 mm für Pistolengriffe	550 590 903
1SCA022456R7410	OA3G01	Hilfskontakt 1 Öffner	550 592 011
1SCA022353R4970	OA1G10	Hilfskontakt 1 Schliesser	550 592 201
1SCA022042R6370	OXP6X290	Welle, Länge 290 mm, \varnothing 6 mm für Pistolengriffe	550 590 904
1SCA140414R1001	OTS160G1L3	Klemmenabdeckung (1 Set = 3 Stück)	550 595 313
1SCA140415R1001	OTS160G1L4	Klemmenabdeckung (1 Set = 4 Stück)	550 595 413



OT160G03



OT160G03KL



OHB65J6



OTS160G1L3



OA3G01

Typische Lasttrennschalter 200 A bis 630 A

OT 200...250...315...400...630

Nachfolgend finden Sie einen Auszug mit den gängigsten Typen. Das komplette Sortiment finden Sie in unserem digitalen Produktkonfigurator oder auf unserer Website.

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	E-Nummer
Lasttrennschalter			
1SCA022712R1010	OT200E03	Lasttrennschalter 3-polig, 200 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022713R4850	OT200E04	Lasttrennschalter 4-polig, 200 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022709R8610	OT250E03	Lasttrennschalter 3-polig, 250 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022720R0910	OT250E04	Lasttrennschalter 4-polig, 250 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022727R5910	OT315E03	Lasttrennschalter 3-polig, 315 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022727R6050	OT315E04	Lasttrennschalter 4-polig, 315 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022727R7960	OT400E03	Lasttrennschalter 3-polig, 400 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022727R8000	OT400E04	Lasttrennschalter 4-polig, 400 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022775R3670	OT630E03	Lasttrennschalter 3-polig, 630 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022776R3390	OT630E04	Lasttrennschalter 4-polig, 630 A, Grundschalter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
Zubehör für 200-250 A-Schalter			
1SCA022380R9660	OHB65J6	Pistolengriff schwarz 65 mm, Wellen- \varnothing 6 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	550 590 205
1SCA022763R2700	OTV250EK	Direktgriff schwarz 65 mm inkl. Welle und Abdeckung Beschriftung Test-OFF-ON	
1SCA022295R5600	OMP6X150	Welle, Länge 150 mm, \varnothing 6 mm für Pistolengriffe	550 590 903
1SCA022042R6370	OMP6X290	Welle, Länge 290 mm, \varnothing 6 mm für Pistolengriffe	550 590 904
1SCA022731R8310	OTS250G1S/3	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 3 Stück)	550 595 304
1SCA022731R8150	OTS250G1L/3	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 3 Stück)	
1SCA022731R8400	OTS250G1S/4	Klemmenabdeckung (1 Set = 4 Stück)	550 595 403
1SCA022731R8230	OTS250G1L/4	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 4 Stück)	550 595 402
Zubehör für 315-400 A-Schalter			
1SCA022381R0830	OHB95J12	Pistolengriff schwarz 95 mm, Wellen- \varnothing 12 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	550 590 254
1SCA022763R2960	OTV400EK	Direktgriff schwarz 65 mm inkl. Welle und Abdeckung Beschriftung Test-OFF-ON	
1SCA022325R6710	OMP12X185	Welle, Länge 185 mm, \varnothing 12 mm für Pistolengriffe	
1SCA022042R6110	OMP12X535	Welle, Länge 535 mm, \varnothing 12 mm für Pistolengriffe	
1SCA022736R9060	OTS400G1S/3	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 3 Stück)	550 595 306
1SCA022736R8840	OTS400G1L/3	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 3 Stück)	550 595 305
1SCA022736R9650	OTS400G1S/4	Klemmenabdeckung (1 Set = 4 Stück)	550 595 405
1SCA022736R9490	OTS400G1L/4	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 4 Stück)	



OT200E03



OT630E03



OHB65J6



OMP6X150



OTV400EK



OTS400G1L3

Typische Lasttrennschalter 200 A bis 630 A

OT 200...250...315...400...630

Nachfolgend finden Sie einen Auszug mit den gängigsten Typen. Das komplette Sortiment finden Sie in unserem digitalen Produktkonfigurator oder auf unserer Website.

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	E-Nummer
Zubehör für 315-400 A-Schalter			
1SCA022381R0830	OHB95J12	Pistolengriff schwarz 95 mm, Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	550 590 254
1SCA022763R2960	OTV400EK	Direktgriff schwarz 65 mm inkl. Welle und Abdeckung Beschriftung Test-OFF-ON	
1SCA022325R6710	OXP12X185	Welle, Länge 185 mm, ø 12 mm für Pistolengriffe	
1SCA022042R6110	OXP12X535	Welle, Länge 535 mm, ø 12 mm für Pistolengriffe	
1SCA022736R9060	OTS400G1S/3	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 3 Stück)	550 595 306
1SCA022736R8840	OTS400G1L/3	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 3 Stück)	550 595 305
1SCA022736R9650	OTS400G1S/4	Klemmenabdeckung (1 Set = 4 Stück)	550 595 405
1SCA022736R9490	OTS400G1L/4	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 4 Stück)	
Zubehör für 630 A-Schalter			
1SCA022381R1560	OHB125J12	Pistolengriff schwarz 125 mm, Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	
1SCA022804R6340	OTV800EK	Direktgriff schwarz 125 mm inkl. Welle und Abdeckung Beschriftung Test-OFF-ON	
1SCA022137R5140	OXP12X280	Welle, Länge 280 mm, ø 12 mm für Pistolengriffe	
1SCA022042R6110	OXP12X535	Welle, Länge 535 mm, ø 12 mm für Pistolengriffe	
1SCA022776R8190	OTS800G1S/3	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 3 Stück)	550 595 308
1SCA022776R7890	OTS800G1L/3	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 3 Stück)	550 595 307
1SCA022776R8270	OTS800G1S/4	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 4 Stück)	550 595 407
1SCA022776R7970	OTS800G1L/4	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 4 Stück)	550 595 406
Zubehör für 200-630 A-Schalter			
1SEP622724R0001	ITS2.1	ITS2.1 Mess- und Kommunikationsmodul	
1SCA022456R7410	OA3G01	Hilfskontakt 1 Öffner	550 592 011
1SCA022353R4970	OA1G10	Hilfskontakt 1 Schliesser	550 592 201
1SCA022714R8810	OEA28	Modul für Hilfskontakte Schraubmontage	



OTV400EK



OHB125J12



OXP12X280




ITS2.1


Typische Lasttrennschalter 800 A – 4000 A

OT 800...1000...1250...2000...2500...3200...4000

Nachfolgend finden Sie einen Auszug mit den gängigsten Typen. Das komplette Sortiment finden Sie in unserem digitalen Produktkonfigurator oder auf unserer Website.

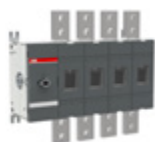

OT1600E04

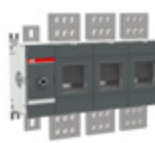

OT2000E03



OT3200E04

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	E-Nummer
Lasttrennschalter			
1SCA022753R5920	OT800E03	Lasttrennschalter 3-polig, 800 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022753R5760	OT800E04	Lasttrennschalter 4-polig, 800 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022860R5850	OT1000E03	Lasttrennschalter 3-polig, 1000 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022860R6070	OT1000E04	Lasttrennschalter 4-polig, 1000 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022860R5510	OT1250E03	Lasttrennschalter 3-polig, 1250 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022860R5690	OT1250E04	Lasttrennschalter 4-polig, 1250 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022860R6400	OT1600E03	Lasttrennschalter 3-polig, 1600 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA022860R6660	OT1600E04	Lasttrennschalter 4-polig, 1600 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA105514R1001	OT2000E03	Lasttrennschalter 3-polig, 2000 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA105515R1001	OT2000E04	Lasttrennschalter 4-polig, 2000 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA104971R1001	OT2500E03	Lasttrennschalter 3-polig, 2500 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA105145R1001	OT2500E04	Lasttrennschalter 4-polig, 2500 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA128479R1001	OT3200E04	Lasttrennschalter 4-polig, 3200 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA128480R1001	OT3200E03	Lasttrennschalter 3-polig, 3200 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA124847R1001	OT4000E03	Lasttrennschalter 3-polig, 4000 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	
1SCA124855R1001	OT4000E04	Lasttrennschalter 4-polig, 4000 A, Grundscharter ohne Griff und Welle, IEC, frontbetätigt	



OHB125J12



OTS800G1S/4

Zubehör für 800 A-Schalter			
1SCA022381R1560	OHB125J12	Pistolengriff schwarz 125 mm, Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	
1SCA022804R6340	OTV800EK	Direktgriff schwarz 125 mm inkl. Welle und Abdeckung Beschriftung Test-OFF-ON	
1SCA022776R8190	OTS800G1S/3	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 3 Stück)	550 595 308
1SCA022776R7890	OTS800G1L/3	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 3 Stück)	550 595 307
1SCA022776R8270	OTS800G1S/4	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 4 Stück)	550 595 407
1SCA022776R7970	OTS800G1L/4	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 4 Stück)	550 595 406

Typische Lasttrennschalter 800 A – 4000 A

OT 800...1000...1250...2000...2500...3200...4000

Nachfolgend finden Sie einen Auszug mit den gängigsten Typen. Das komplette Sortiment finden Sie in unserem digitalen Produktkonfigurator oder auf unserer Website.

Bestellnummer	Typ	Beschreibung	E-Nummer	
Zubehör für 1000–1600 A-Schalter				
 OHB150J12P	1SCA022865R9430	OHB150J12P	Pistolengriff schwarz 2x150 mm, Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	
 OTS1600G1S/3	1SCA106608R1001	OTV1000EK	Direktgriff schwarz 274 mm inkl. Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-OFF-ON	
	1SCA022871R9600	OTS1600G1S/3	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 3 Stück)	550 595 310
	1SCA022871R9510	OTS1600G1L/3	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 3 Stück)	550 595 309
	1SCA022871R9860	OTS1600G1S/4	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 4 Stück)	550 595 409
	1SCA022871R9780	OTS1600G1L/4	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 4 Stück)	550 595 408
Zubehör für 2000–2500 A-Schalter				
 OTV1000EK	1SCA022865R9430	OHB150J12P	Pistolengriff schwarz 2x150 mm, Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	
	1SCA106608R1001	OTV1000EK	Direktgriff schwarz 274 mm inkl. Welle u. Abdeckung Beschriftung Test-OFF-ON	
	1SCA107260R1001	OTS2500G1S/3	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 3 Stück)	550 595 312
	1SCA107261R1001	OTS2500G1L/3	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 3 Stück)	550 595 311
	1SCA107271R1001	OTS2500G1S/4	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 4 Stück)	550 595 411
	1SCA107262R1001	OTS2500G1L/4	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 4 Stück)	550 595 410
Zubehör für 3200–4000 A-Schalter				
 OHB274J12	1SCA115920R1001	OHB274J12	Pistolengriff schwarz 274 mm, Wellen-ø 12 mm IP65 Beschriftung OFF-ON	
	1SCA129044R1001	OTS4000G1S/3	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 3 Stück)	
	1SCA129042R1001	OTS4000G1L/3	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 3 Stück)	
	1SCA129045R1001	OTS4000G1S/4	Klemmenabdeckung kurz (1 Set = 4 Stück)	
	1SCA129043R1001	OTS4000G1L/4	Klemmenabdeckung lang (1 Set = 4 Stück)	
Zubehör für 800–4000 A-Schalter				
 ITS2.1	1SEP622724R0001	ITS2.1	ITS2.1 Mess- und Kommunikationsmodul	
	1SCA022456R7410	OA3G01	Hilfskontakt 1 Öffner	550 592 011
	1SCA022353R4970	OA1G10	Hilfskontakt 1 Schliesser	550 592 201
	1SCA022714R8810	OEA28	Modul für Hilfskontakte Schraubmontage	
	1SCA022137R5140	OXP12X280	Welle, Länge 280 mm, ø 12 mm für Pistolengriffe	
 OA3G01	1SCA022042R6110	OXP12X535	Welle, Länge 535 mm, ø 12 mm für Pistolengriffe	



ABB Schweiz AG
Electrification

Bruggerstrasse 66
CH-5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00

ABB Suisse SA
Electrification

Rue du Sablon 2–4
CH-1110 Morges
Tél. +41 58 588 40 50

go.abb/ch-electrification

Weitere Informationen

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Spezifikationen massgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Jede Vervielfältigung, Offenlegung gegenüber Dritten oder Verwendung der Inhalte – sowohl in ihrer Gesamtheit als auch teilweise – ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von ABB untersagt.