



Brochure | Avril 2017

BrioSpot

L'intégration absolue

BrioSpot

Un design au service de l'intégration

L'innovation qui transforme l'éclairage de sécurité en véritable intégration harmonieuse.

Avec son enjoliveur ultra plat et son module électronique encastré, BrioSpot révolutionne l'éclairage de sécurité en garantissant une intégration parfaite et respectueuse du concept architectural : Restaurants, hôtels, bureaux, centre commerciaux, musées...

Pensé pour être installé très rapidement et très facilement, BrioSpot répond aux dernières tendances des bâtiments tertiaires et résidentiels grâce à une personnalisation retardée.





Moderne et complet

Intégration discrète

Encastré



Choix de couleurs d'enjoliveurs
Gris, noir et blanc peignable



Disponible en
BAES et LSC

Fonctions

Un corps,
3 fonctions
(Evacuation
LS & DBR),
grâce au porte
étiquette intelligent.



Ambiance



| Étape 1 Choix du corps BAES et de la technologie | → | Étape 2 Choix de la fonction | → | Étape 3 Choix de la couleur d'enjoliveur | → | Étape 4 Assemblage |
|--|--------------------------------|--|--|---|-------------------------------|-----------------------|
| Corps Multifonction   | Autotestable 100301K | ÉVACUATION 100511K  LS 100541K  DBR 100551K  |  Gris 100602K |  | | |
| | Adressable 100302K | ÉVACUATION 100511K  LS 100541K  DBR 100551K  | | | | |
| Corps Monofonction  | Autotestable 100303K | ÉVACUATION 100511K  |  Noir 100603K |  | | |
| | Adressable 100304K | ÉVACUATION 100511K  | | | | |
| Corps Ambiance  | Autotestable 100121K | | Blanc peignable 100601K |  | | |
| | Adressable 100122K | | | | Cylindre en option 100604K | |

Économique

Encastrement facilité

Outil basique
Ø 67mm



Ailettes réglables brevetées



Connectique rapide



3 min max



Maintenance simplifiée

LED, SATI avec capteur sensible,...

Personnalisable

Pensé pour être installé le plus simplement et rapidement possible, BrioSpot est tout aussi personnalisable. Permettant ainsi des réglages d'orientation après installation.



BrioSpot BAES

Caractéristiques clés:

- Ailettes élastiques brevetées
- Utilisation d'une scie cloche standard - 67mm
- Raccordement sans outil
- Réglable facilement
- Enjoliveur personnalisable



Télécommande KAUFEL



 


| Fonction | Références | | | | | Techno | IP/IK | Flux assigné lm | Puissance consommée | Tension assignée |
|--|--|---------------------|---------|---------------------|----------|--------|-------|-----------------|---------------------|------------------|
| | Corps Monofonction | Corps Multifonction | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | | | | | |
| Pack BrioSpot 60L A BAES non permanent | 100111K - Kit complet incluant le corps, l'étiquette et un enjoliveur gris | | | | | ■ | 43/04 | 45 | < 0,5W | 230Vca - 50Hz |
| Évacuation Autotestable SATI | 100303K | 100301K | 100511K | Enjoliveur au choix | | ■ | 43/04 | 45 | < 0,5W | 230Vca - 50Hz |
| Évacuation Adressable SATI | 100304K | 100302K | 100511K | Enjoliveur au choix | | ■ | 43/04 | 45 | < 0,5W | 230Vca - 50Hz |
| Locaux à sommeil Autestable SATI | | 100301K | 100541K | Enjoliveur au choix | | ■ | 43/04 | 45 / 8 | < 0,7W | 230Vca - 50Hz |
| Locaux à sommeil Adressable SATI | | 100302K | 100541K | Enjoliveur au choix | | ■ | 43/04 | 45 / 8 | < 0,7W | 230Vca - 50Hz |
| DBR Autotestable SATI | | 100301K | 100551K | Enjoliveur au choix | | ■ | 43/04 | 45 / 90 | < 0,7W | 230Vca - 50Hz |
| DBR Adressable SATI | | 100302K | 100551K | Enjoliveur au choix | | ■ | 43/04 | 45 / 90 | < 0,7W | 230Vca - 50Hz |
| BAES Ambiance non permanent | | | | | | | | | | |
| Ambiance Autotestable SATI | 100121K | | | Enjoliveur au choix | Cylindre | ■ | 43/08 | 380 | < 0,7W | 230Vca - 50Hz |
| Ambiance Adressable SATI | 100122K | | | Enjoliveur au choix | Cylindre | ■ | 43/08 | 380 | < 0,7W | 230Vca - 50Hz |

■ Adressable ■ Autotestable - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Composants BrioSpot BAES

| | Fonction | Références |
|------------------------------------|--|------------|
| Corps | Corps Monofonction Evacuation Autotestable SATI | 100303K |
| | Corps Monofonction Evacuation Adressable SATI | 100304K |
| | Corps Multifonction Evacuation LS et DBR Autotestable SATI | 100301K |
| | Corps Multifonction Evacuation LS et DBR Adressable SATI | 100302K |
| | Corps avec vasque Ambiance Autestable SATI | 100121K |
| | Corps avec vasque Ambiance Adressable SATI | 100122K |
| Porte étiquette intelligent | Évacuation | 100511K |
| | Locaux à sommeil | 100541K |
| | DBR | 100551K |

| Accessoires | Fonction | Références | IP/IK | Flux assigné |
|-----------------------------|---|------------|-------|--------------|
| Enjoliveurs | Enjoliveur blanc | 100601K | | |
| | Enjoliveur gris | 100602K | | |
| | Enjoliveur noir | 100603K | | |
| Pictogrammes | Jeux picto 60/LS | 100701K | | |
| | Jeux picto DBR | 100702K | | |
| Cylindre | | 100604K | 43/04 | 380 lm |
| Accroche de sécurité | Kit de sécurité Faux plafond avec 1 piton | 652 008 | | |

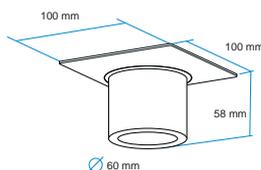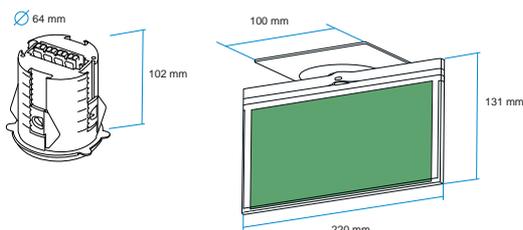

BrioSpot LSC

Caractéristiques clés:

- Ailettes élastiques brevetées
- Utilisation d'une scie cloche standard - 67mm
- Raccordement sans outil
- Réglable facilement
- Enjoliveur personnalisable




| Fonction | Références | | | | Techno | IP/IK | Flux assigné lm | Puissance consommée | Tension assignée |
|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|-------|-----------------|---------------------|------------------|
| | Étape 1 | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 | | | | | |
| | Corps Monofonction | Corps Multifonction | Porte étiquettes | Enjoliveur | Option | | | | |
| LSC Évacuation | | | | | | | | | |
| Évacuation 48 Vcc | 100404K | | 100515K | Enjoliveur au choix | | 43/04 | 45 | < 1,2W | 48Vcc |
| Évacuation 230 Vca | 100403K | | 100515K | Enjoliveur au choix | | 43/04 | 45 | < 1,9VA | 230Vca - 50Hz |
| LSC Ambiance | | | | | | | | | |
| Ambiance 48 Vcc | 100224K | | | Enjoliveur au choix | Cylindre | 43/08 | 380 | < 5W | 48Vcc |
| Ambiance 230 Vca | 100223K | | | Enjoliveur au choix | Cylindre | 43/08 | 380 | < 5,5VA | 230Vca - 50Hz |

■ Conventionnel - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Composants BrioSpot LSC

| | Fonctions | Références |
|------------------------------------|---|------------|
| Corps | Corps pour source centrale Évacuation 48 Vcc | 100404K |
| | Corps pour source centrale Évacuation 230 Vca | 100403K |
| | Corps avec vasque pour source centrale Ambiance 48 Vcc | 100224K |
| | Corps avec vasque pour source centrale Ambiance 230 Vca | 100223K |
| Porte étiquette intelligent | Évacuation | 100515K |

| Accessoires | Fonction | Références | IP/IK | Flux assigné |
|-----------------------------|---|------------|-------|--------------|
| Enjoliveurs | Enjoliveur blanc | 100601K | | |
| | Enjoliveur gris | 100602K | | |
| | Enjoliveur noir | 100603K | | |
| Pictogrammes | Jeux picto évacuation | 100701K | | |
| Cylindre | | 100604K | 43/04 | 380 lm |
| Accroche de sécurité | Kit de sécurité Faux plafond avec 1 piton | 652 008 | | |

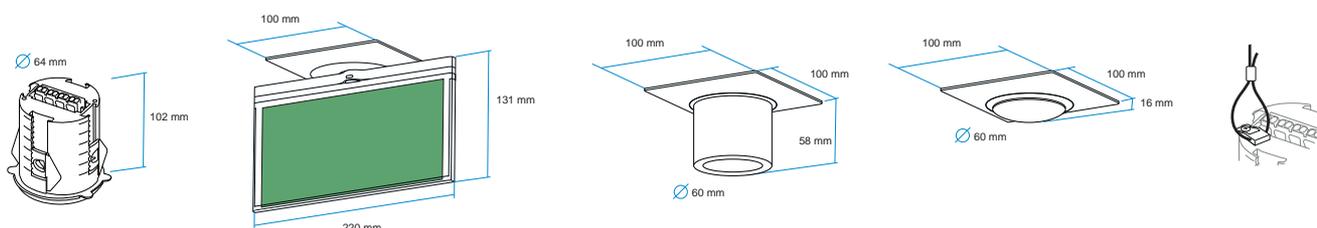

Contact

Kaufel

Route de Saint Martin d'Ordon
89330 Piffonds
Tél: 03 86 86 48 48
Fax: 03 86 86 48 44

Administration des ventes
Tél: 03 86 86 48 40/41/42
Fax: 03 86 86 48 44

www.kaufel.fr



Voir la vidéo

Note: Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis.

ABB décline toute responsabilité concernant toute erreur potentielle ou tout manque d'information éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce document, aux sujets et aux illustrations contenus dans ce document. Toute reproduction, divulgation à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable d'ABB.

Copyright© 2017 ABB - Tous droits réservés