


PÄÄMAADOITUSKISKO  
(Ei keskuksessa)

○	Potentiaalitasaus, yleiskaapeli	MK 6 kevi
○	Potentiaalitasaus, antennivahv.	MK 6 kevi
○	Potentiaalitasaus, putkistot	MK 6 kevi
○	Potentiaalitasaus, betoniteräkset	MK 6 kevi
○	Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
○	Perusmaadoituselektrodi	Cu 16
○	Suojajohdin	MK 6 kevi


Laji	MAATILAKESKUS	
Tyyppi	MT8K18-OS	
Sähkö nro	3405673	
I <sub>nA</sub> = 80A	U <sub>n</sub> = 400V	
P <sub>n</sub> =	P <sub>h</sub> =	
Koteloointi	IP 34	Valm.vuosi

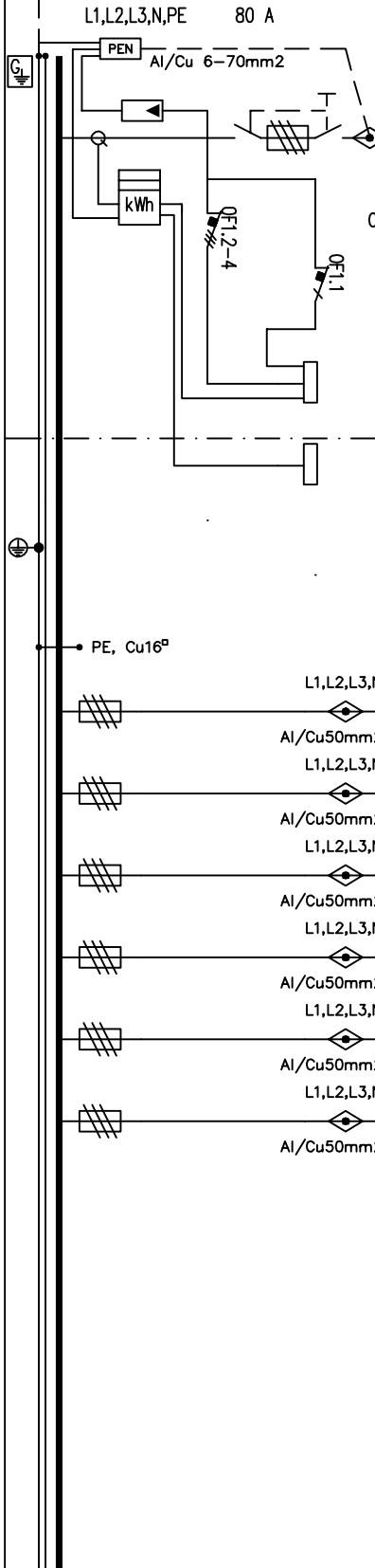

NRO	NIMITYS	TARKENNUS	A/A	mm <sup>2</sup>	N	PE	Liitin nro:
	Ylijännitesuojat OVRT23L40275PQS						
	Syöttöliittimet Al/Cu 25-120mm2						
	Kytkinvaroke OS125	/125					
	Virtamuuntajat 100/5A LK 0,2S						
OF1.2-4	Jännitesulakkeet	B10A					
OF1.1	Tariffi ohjaus	B10A					
X1	Mittausriviliittimet						
X2	Ohjausriviliittimet	22,23,32,33					
1			/63				
2			/63				
3			/63				
4			/63				
5			/63				
6			/63				

KESKUKSEN VARATILAT	
Yhteensä	20 mod

KESKUKSEN MITAT	
Leveys :	620 mm
Korkeus:	2100 mm
Syvyys :	240 mm

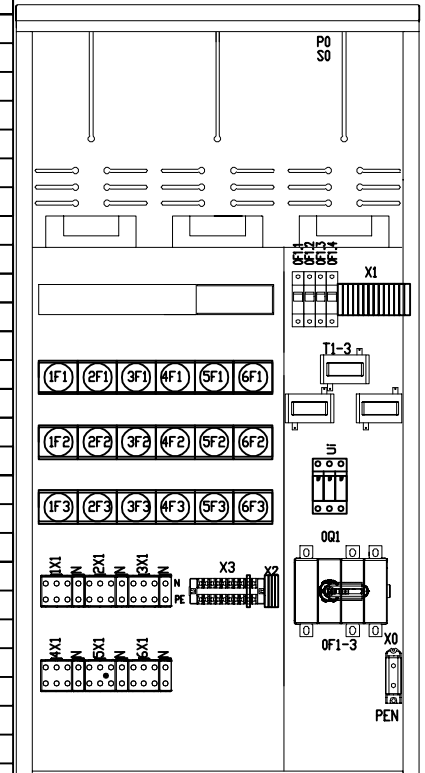

Erikseen tilattava teräsjalusta  
sno 34 056 77

LÄHTÖ:  
HTC-17 läpivientimahdollisuudet:  
9 kpl 18mm-30mm tai 10mm - 14mm  
4 kpl 10mm - 15mm  
4 kpl 5mm - 10mm

Työ nro	Ark. koodi	MT8K18-OS-B	KESKUS	MK 1	Työpiiri:	
Pvm.	Suunn.	PP	Tark.	JKE Hyv.	ABB	Loppupiiri.
29.11.2019			PÄÄKAAVIO	KOKOONPANOPIIRUSTUS	Tall.koodi	3405673-K
			Rakennuskohde		Lehti	01 Lehdestä 02
					Piirustus nro	

