

# REG 48/1200L

Régllette à LED Kaufel®

Luminaire sur source centrale d'ambiance



Luminaire sur source centrale d'ambiance (anti-panique) à LEDs. Cet appareil est certifié NF-AEAS et conforme aux normes :

- NF EN 60598-2-22
- UTE C 71802

### Caractéristiques clés

- Éclairage LED 1200 lm (intérieur, grande hauteur)
- Éclairage uniforme (vasque opale)
- Facilité de montage (saillie)


 
 
Pour accompagner vos luminaires sur sources centrales, Kaufel® offre une gamme de sources centrales à courant alternatif et continu.

VAC type permanent (SCA) - NF C 71-815 et VCC type permanent (SCB) - NF C 71-815.

Consultez notre site internet [www.kaufel.fr](http://www.kaufel.fr) pour plus d'information.

01 REG 48/1200L

Dimensions

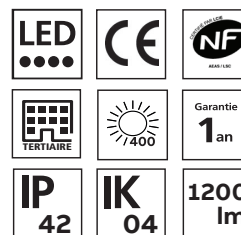

### Caractéristiques techniques

Désignation	REG 48/1200L
Référence produit	481 120
Technologie	Conventionnelle
Flux assigné	1200 lm (80 LEDs)
Température de la couleur	4000°K
P/NP	Permanent
Licence	18072
Tension nominale d'alimentation	48Vcc
Consommation à 48Vcc	16W
Température de fonctionnement	0°C à +40°C
Indice de protection	IP42 / IK04
Classe	III
Matières	Métal (corps) - Polycarbonate (vasque)
Poids	0,90kg
Dimensions (produit / packaging) L x l x H	635,50 x 65 x 73 mm / 675 x 120 x 110 mm