

FICHE PRODUIT - KAUFEL®

Primo3


Bloc autonome d'Ambiance à LED



Caractéristiques clés

- Gamme robuste
- Simplification de montage
- Facilité de maintenance
- NF Environnement

01 Primo3 400L A

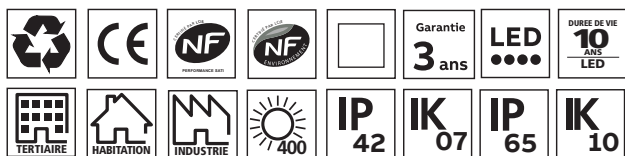

Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température de fonctionnement	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Ambiance 1 heures								
PRIMO3 400L A*	236 220K	■						T14034
PRIMO3 400L COM*	237 220K	■						T14034
PRIMO3 ET 400L A	236 221K	■	NP	390	0°C à +40°C	0,7	230V-50Hz	T14035
PRIMO3 ET 400L COM	237 221K	■						T14035

■ = Autestable SATI ■ = Adressable SATI - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

* Indice de protection = IP42/IK07 (sans vis) ou IP42/IK10 (avec vis) - Les vis sont fournies en option (sachet de 10) = 671 310K

Accessoires

	Désignation	Références
	Kit d'encastrement mural /plafond	642 202K
	Grille IK10	642 015
	Plaque de rénovation	642 000K

Dimensions

