



impuls

Hra na violončelo je plná emócií. Struny a slák sú každodenným impulzom na nový tón pri príprave na vystúpenie. Výnimočný nástroj, výnimočný dizajn. Impuls je hra luxusu a emócií.



—
alpská biela



—
slonová kost




—
šampanská metalíza



—
saténová strieborná / chrómová



—
alpská biela / zlatá

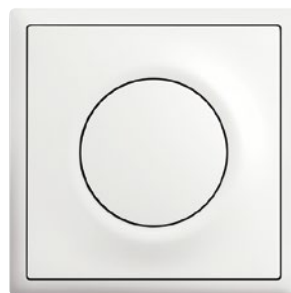

—
zamatová biela*



—
zamatová čierna*



—
LED podsvietenie spínačov vo farbách bielej, červenej a modrej

—
*Softtouch – hmatom príjemne vnímateľný a súčasne veľmi odolný zamatový povrch








Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2CKA001012A1614 2CKA001012A1630 2CKA001413A0871 2CKA001413A0897 Kryt s tlačidlovým ovládačom, s tlejkou Pre spínače radenia 6So (1So), 7So, 6/0So (1/0So). Farba svetla priloženej tlejky: oranžová Náhradná tlejka – pozrite stranu 34. Farebné LED – pozrite strany 34, 35.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0066 2CKA001753A4781 2CKA001753A5267 2CKA001753A0182 2CKA001753A0153 2CKA001753A0067	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1786-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001022A0623 ⁷⁾ 2CKA001022A0615 Kryt s tlačidlovým ovládačom, s čírym priezorom, s tlejkou Pre spínače radenia 2S, 6S (1S). Farba svetla priloženej tlejky: oranžová Náhradná tlejka – pozrite stranu 34. Farebné LED – pozrite strany 34, 35.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0076 2CKA001753A6547 2CKA001753A6570 2CKA001753A0189 2CKA001753A0158 2CKA001753A0077	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1789-7xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001012A1622 2CKA001012A1671 2CKA001413A0889 Kryt s deleným tlačidlovým ovládačom, s tlejkou Pre spínače radenia 5So, 6+6So (1+1So), 6/0+6/0So (1/0+1/0So). Farba svetla priloženej tlejky: oranžová Náhradná tlejka – pozrite stranu 34. Farebné LED – pozrite strany 34, 35.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0064 2CKA001753A4856 2CKA001753A5333 2CKA001753A0181 2CKA001753A0152 2CKA001753A0065	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1785-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA001012A1713 Kryt spínača kartového	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0079 2CKA001753A6703 2CKA001753A6737 2CKA001753A0190 2CKA001753A0159 2CKA001753A0080	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1792-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614 Kryt zásuvky televíznej a rozhlasovej	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0039 2CKA001753A4963 2CKA001753A5440 2CKA001753A0168 2CKA001753A0140 2CKA001753A0040	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1743-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5011-A3303 Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej a satelitnej	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0036 2CKA001753A4773 2CKA001753A5846 2CKA001753A0167 2CKA001753A0139 2CKA001753A0038	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1743-03-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA000230A0403 2CKA000230A0404 2CKA000230A0432 2CKA000230A0426 2CKA000230A0420 2CKA006400A0094 Kryt zásuvky reproduktorovej, komunikačnej priamej alebo prístroja nabíjacieho USB Pre stereofónnu reproduktorovú zásuvku (2CKA000230A0403, 2CKA000230A0404), pre komunikačné zásuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabíjací prístroj USB.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0055 2CKA001753A4989 2CKA001753A5465 2CKA001753A0176 2CKA001753A0148 2CKA001753A0056	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls	Typové číslo: 1766-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

⁷⁾ Podsvietenie krytu tlejkou ani LED nie je možné použiť.

impuls






Komunikačná technika • Termostaty • Časové spínače

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
5014A-B10.. 2CKA001764A.... 5014A-A030..	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom. S kovovým upevňovacím strmeňom. Pre rôzne komunikačné alebo reproduktorové zásuvky je nutné použiť zodpovedajúcu nosnú masku (pozrite strany 241, 242, 238).	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0053 2CKA001753A5010 2CKA001753A5499 2CKA001753A0175 2CKA001753A0147 2CKA001753A0054	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1758-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001753A8055 2CKA001753A8057	Kryt zásuvky komunikačnej S popisovým poľom a kryciami clonkami. Pre strmeň so soklom 2CKA001753A8055, 2CKA001753A8057.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0081 2CKA001753A8667 2CKA001753A8691 2CKA001753A0191 2CKA001753A0160 2CKA001753A0082	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1800-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0484 2CKA001032A0485 2CKA001032A0498	Kryt termostatu s otočným ovládaním Pre prístroj termostatu priestorového alebo termostatu pre podlahové vykurovanie.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001710A3746 2CKA001710A3577 2CKA001710A3579 2CKA001710A3924 2CKA001710A3919 2CKA001710A3747	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1795-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0515	Kryt termostatu na kúrenie/chladenie	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001710A4005 2CKA001710A4006 2CKA001710A4011 2CKA001710A4007 2CKA001710A4008 2CKA001710A4010	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1795 HK-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0516	Kryt termostatu na kúrenie/chladenie S posuvným prepínačom na prepínanie medzi kúrením a chladením.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001710A4037 2CKA001710A4038 2CKA001710A4043 2CKA001710A4039 2CKA001710A4040 2CKA001710A4042	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1795 HKEA-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu so spínacími hodinami, časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006430A0341 2CKA006430A0300 2CKA006430A0302 2CKA006430A0380 2CKA006430A0382 2CKA006430A0342	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 6435-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001043A0124	Kryt ovládača časového mechanického	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0059 2CKA001753A4914 2CKA001753A5390 2CKA001753A0179 2CKA001753A0150 2CKA001753A0061	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1771-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

impuls

Stmievacie • Snímače pohybu

	Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2CKA006515A0704 2CKA006512A0057 2CKA006520A0227 2CKA006517A0018 2CKA006513A05.. 2CKA006599A2035 ¹⁶⁾ 2CKA006599A298. 2CKA006599A302.	Kryt stmievača s otočným ovládačom S upevňovacou maticou a tlejivkou (oranžové svetlo). Náhradná tlejivka: 2CKA006599A2274	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006599A2916 2CKA006599A2084 2CKA006599A2159 2CKA006599A2970 2CKA006599A2974 2CKA006599A2917	1 1 1 1 1 1
impuls		Typové číslo: 6540-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006560A1205 2CKA006590A0171 2CKA006512A0323 2CKA006550A0042 ¹⁶⁾ 2CKA006401A0049 2CKA006401A0051	Kryt stmievača s krátkocestným ovládačom S tlejivkou (oranžové svetlo). Náhradná tlejivka: 2CKA006599A2282	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006599A2920 2CKA006599A2597 2CKA006599A2621 2CKA006599A2972 2CKA006599A2976 2CKA006599A2921	1 1 1 1 1 1
impuls		Typové číslo: 6543-7xx-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006590A0172 2CKA006134A0308 2CKA006134A0313	Kryt modulu výkonového stmievacieho alebo termostatu komerčného Pre prekrytie prídavného výkonového modulu univerzálneho stmievača alebo komerčného termostatu ABB i-bus® KNX.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006599A2918 2CKA006599A2076 2CKA006599A2142 2CKA006599A2971 2CKA006599A2975 2CKA006599A2919	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1
impuls		Typové číslo: 6541-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161	Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II So selektívnou šošovkou, s aretovateľným posuvným prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP. Uhol pokrytia: 180° (1 rovina – pozrite str. 595) ²³⁾ Oblasť zachytenia: 12 m dopredu 8 m do strán Odporúčaná montážna výška: 1,1 - 1,3 m Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s) Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní. Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-7xx-104	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006800A2338 2CKA006800A2172 2CKA006800A2081 2CKA006800A2504 2CKA006800A2502 2CKA006800A2340	1 1 1 1 1 1
impuls		Typové číslo: 6800-7xx-104		1 2 3 4 5 6 7 8	
	2CKA006401A0049 2CKA006401A0051 2CKA006800A2160 2CKA006800A2219 2CKA006800A2161	Snímač spínača automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II S viacnásobnou šošovkou, s aretovateľným posuvným prepínačom ZAP-AUTOMAT-VYP. Uhol pokrytia: 180° (2 snímacie roviny) ²³⁾ Oblasť zachytenia závisí od montážnej výšky (pozrite stranu 595). Nastaviteľné hodnoty: – prahové osvetlenie (5 - 1 000 lx, test) – oneskorenie vypnutia (2 s - 32 min., 1 s) Súčasťou dodávky je adaptér pre ľahšiu manipuláciu so snímačom pri nastavovaní. Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže. Pracovná teplota: 0 °C až +35 °C Typové číslo: 6800-7xx-104M	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006800A2339 2CKA006800A2173 2CKA006800A2097 2CKA006800A2505 2CKA006800A2503 2CKA006800A2341	1 1 1 1 1 1
impuls		Typové číslo: 6800-7xx-104M		1 2 3 4 5 6 7 8	







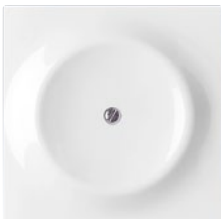
Poznámky:

¹⁶⁾ Podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je možné použiť.

²³⁾ Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka na úpravu oblasti zachytenia.

impuls

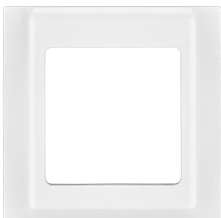

Žalúziové spínače • LED osvetlenie • Ostatné prístroje

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
2CKA001101A0534 2CKA001101A0542 2CKA001101A0559 2CKA001101A0567	Kryt spínača žalúziového s otočným ovládačom Pre spínač radenia 1+1 s blokovaním. Pre ovládač radenia 1/0+1/0 s blokovaním.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0032 2CKA001753A4864 2CKA001753A5341 2CKA001753A0164 2CKA001753A0136 2CKA001753A0033	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1740 DR-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0390	Kryt spínača žalúziového komfortného s otočným ovládačom S tlejivkou (oranžové svetlo). Náhradní doutnavka: 2CKA006599A2274	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006430A0372 2CKA006430A0373 2CKA006430A0374 2CKA006430A0377 2CKA006430A0378 2CKA006430A0376	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 6436-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA006410A0378 2CKA006410A0380 2CKA006401A0051	Kryt spínača žalúziového Busch-Jalousiecontrol® II alebo spínača univerzálneho sériového, s krátkocestným ovládačom S tlejivkou (oranžové svetlo). Náhradná tlejivka: 2CKA006599A2282	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006430A0337 2CKA006430A0144 2CKA006430A0177 2CKA006430A0379 2CKA006430A0381 2CKA006430A0338	1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 6430-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001032A0508 2CKA001032A0509 2CKA006410A0393 2CKA006410A0399 2CKA001032A0518	Kryt termostatu so spínacími hodinami časovača Busch-Timer®, ovládača časovacieho komfortného Busch-Timer® alebo snímača kvality vzduchu	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA006430A0341 2CKA006430A0300 2CKA006430A0302 2CKA006430A0380 2CKA006430A0382 2CKA006430A0342	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 6435-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
2CKA001511A0115	Kryt prístroja osvetlenia s LED Súčasťou dodávky je priehľadná fólia s rôznymi symbolmi.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	N 2CKA001731A1951 N 2CKA001731A1942 N 2CKA001731A1944 N 2CKA001731A1984 N 2CKA001731A1983 N 2CKA001731A1952	1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 1716-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Vývodka káblová S odľahčovacou sponou. Pre prechod z pevnej inštalácie na pohyblivý prívod 3× 1,5 mm ² - 5× 2,5 mm ² . Prepájacia svorkovnica nie je súčasťou dodávky.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0046 2CKA001753A5002 2CKA001753A5481 2CKA001753A0172 2CKA001753A0143 2CKA001753A0047	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1749-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím strmeňom.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	2CKA001753A0034 2CKA001753A4930 2CKA001753A5416 2CKA001753A0166 2CKA001753A0138 2CKA001753A0035	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1742-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:
N Novinka

impuls

Zásuvky

Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	5519B-A0235772 10/1 5519B-A0235774 10/1 5519B-A0235779 10/1 5519B-A02357774 10/1 5519B-A02357775 10/1 5519B-A02357783 10/1
impuls	Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 250 V AC			1 2 3 4 5 6 7 8
	2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s clonkami, s ochranou pred prepätím. Optická signalizácia poruchy.	slonová kosť alpská biela šampanská metalíza zamatová biela zamatová čierna saténová strieborná	5599B-A0235772 1 5599B-A0235774 1 5599B-A0235779 1 5599B-A02357774 1 5599B-A02357775 1 5599B-A02357783 1
impuls	Vstavaná hĺbka: 33 mm Technické parametre – pozrite stranu 577. Bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 A, 230 V AC			1 2 3 4 5 6 7 8






Ďalšie produkty dizajnového radu impuls nájdete v kapitole:

– ABB i-bus® KNX

Schémy zapojenia, rozmerové výkresy a ďalšie informácie nájdete v kapitole Technické údaje.

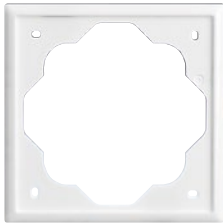impuls

Rámčeky

Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje jednonásobný	slonová kosť alpská biela zlatá šampanská metalíza chrómová zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4312 2CKA001754A2411 2CKA001754A3492 2CKA001754A2510 2CKA001754A4133 2CKA001754A4429 2CKA001754A4424	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1721-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje dvojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	slonová kosť alpská biela zlatá šampanská metalíza chrómová zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4313 2CKA001754A2429 2CKA001754A3542 2CKA001754A2528 2CKA001754A4134 2CKA001754A4431 2CKA001754A4425	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1722-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje trojnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	slonová kosť alpská biela zlatá šampanská metalíza chrómová zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4314 2CKA001754A2437 2CKA001754A3591 2CKA001754A2536 2CKA001754A4135 2CKA001754A4433 2CKA001754A4426	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
impuls	Typové číslo: 1723-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje štvornásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	slonová kosť alpská biela zlatá šampanská metalíza chrómová zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4315 2CKA001754A2445 2CKA001754A3641 2CKA001754A2544 2CKA001754A4136 2CKA001754A4434 2CKA001754A4427	1 1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 1724-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		
	Rámček pre elektroinštalačné prístroje päťnásobný Pre vodorovnú i zvislú montáž.	slonová kosť alpská biela zlatá šampanská metalíza chrómová zamatová biela zamatová čierna	2CKA001754A4316 2CKA001754A2452 2CKA001754A3690 2CKA001754A2551 2CKA001754A4137 2CKA001754A4436 2CKA001754A4428	1 1 1 1 1 1 1	
impuls	Typové číslo: 1725-7xx		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky: